


**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

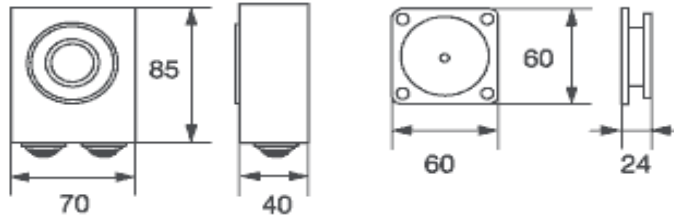

[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Ventouse PCFR 24 CP
Référence	956 769
Type	Ventouse avec contrôle de position, 24 Volts à rupture avec bouton poussoir pour porte coupe-feu
Pose	Livrée avec une contre-plaque articulée
Force de maintien	20 daN
puissance	0,6 W
Consommation	25 mA