


CARACTERISTIQUES PRODUIT

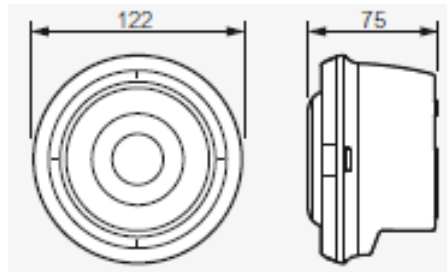

www.ura.fr

Désignation	Diffuseur sonore et lumineux non autonome
Référence	957 240
Série	DS + Flash
Fonction	Alarme sonore et visuelle d'évacuation
Diffuseur sonore interne	Classe B (90 dB à 2 m)
Diffuseur lumineux interne	Rouge
Certification	CE DPC, NF SSI
Conforme aux normes	NF EN 54-3, NF S 32-001
Pose	Saillie
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	12, 24 et 48 Vcc
Consommation	12 Vcc = 23 mA 24 Vcc = 22 mA 48 Vcc = 23 mA
Dimensions L x P (mm)	122 x 75

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.