

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V NOIR



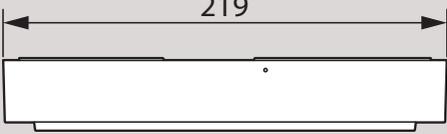
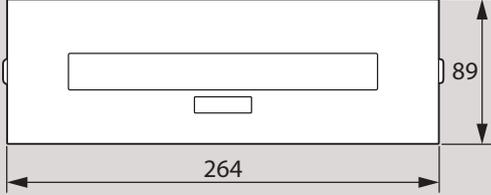
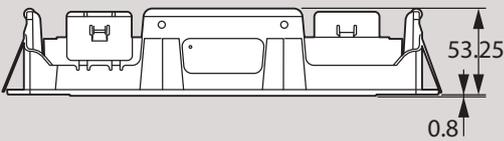
www.ura.fr

Désignation	URALIFE V Noir Ambiance SATI Connecté
Référence	UR118428V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Ambiance
Flux Assigné (Lumens)	400 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté pour un contrôle à distance et en temps réel de l'état des installations d'éclairage de sécurité
Normes	NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,9 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 62 x 36
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

URALIFE V NOIR

www.ura.fr

Désignation	URALIFE V Noir Ambiance SATI Connecté
Cotes d'encombrement	 <p>219</p>  <p>62</p> <p>1</p> <p>36</p> <p>32</p>  <p>89</p> <p>264</p> <p>53.25</p> <p>0.81</p>  

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.