

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V NOIR




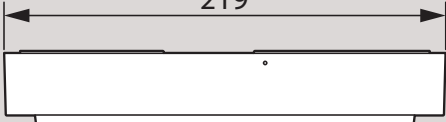
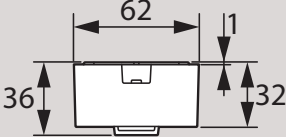

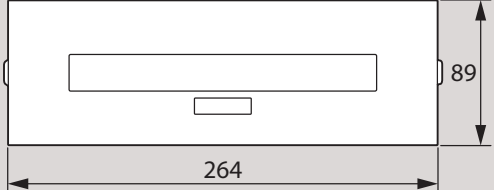
 
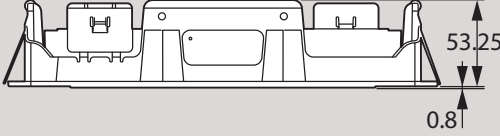
www.ura.fr

| Désignation | URALIFE V Noir Ambiance SATI Adressable |
|---|---|
| Référence | UR118429V |
| Type | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité |
| Fonction | Ambiance |
| Flux Assigné (Lumens) | 400 lm |
| Sources Lumineuses | LEDs |
| Autonomie | 1 heure |
| Technologie | SATI Adressable |
| Normes | NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413 |
| Marque de qualité | NF AEAS Performance SATI, NF Environnement |
| Enveloppe | Plastique |
| Classe | II |
| Degré de protection | IP 43 / IK 07 |
| Alimentation | 230 V - ± 10% - 50 Hz |
| Consommation | 0,9 W |
| Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie | 219 x 62 x 36 |
| Pose | - Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

URALIFE V NOIR

www.ura.fr

| Désignation | URALIFE V Noir Ambiance SATI Adressable |
|----------------------|---|
| Cotes d'encombrement |  <p>219</p>  <p>62 1 36 32</p>   <p>89</p>  <p>264</p>  <p>53.25 0.81</p>  |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.