

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URALIFE V NOIR**




 
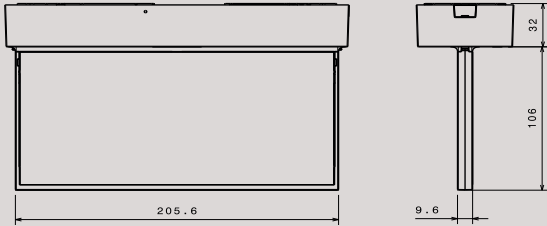

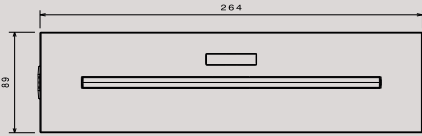
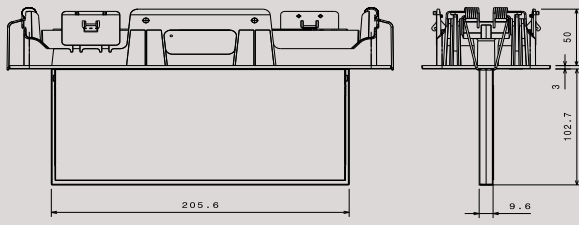
[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	URALIFE V Noir Bi-Fonctions SATI Adressable
Référence	UR118449V
Type	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation + Habitation
Fonctions additionnelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction BAEH avec éclairage sous produit</li> <li>- Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent</li> <li>- Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.</li> </ul>
Flux assigné (Lumens)	45 lm (BAES) + 8 lm (BAEH)
Sources Lumineuses	LEDs
Eclairage du pictogramme	Uniforme et conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4
Autonomie	1 heure (BAES) + 5 heures (BAEH)
Technologie	SATI Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,9 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encastrée plafond</li> <li>- Saillie plafond</li> <li>- Saillie murale</li> </ul>
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URALIFE V NOIR**

Désignation	URALIFE V Noir Bi-Fonctions SATI Adressable
Cotes d'encombrement	     

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.