

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URALIFE V NOIR**



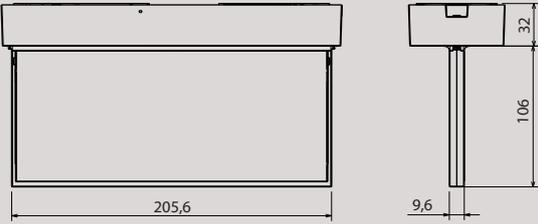
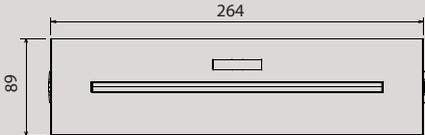
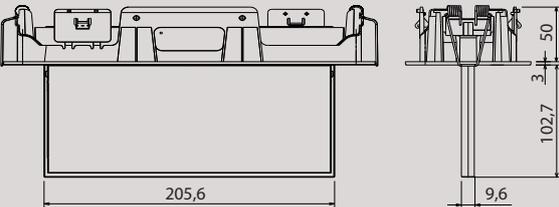
[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	URALIFE V Noir DBR SATI Adressable
Référence	UR118459V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Dispositif de Balisage Renforcé permettant : - L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS) - Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés
Flux assigné (Lumens)	45 à 120 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Eclairage du pictogramme	Uniforme et conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,9 W
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**URALIFE V NOIR**

Désignation	URALIFE V Noir DBR SATI Adressable
Cotes d'encombrement	     

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.