

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V NOIR


 
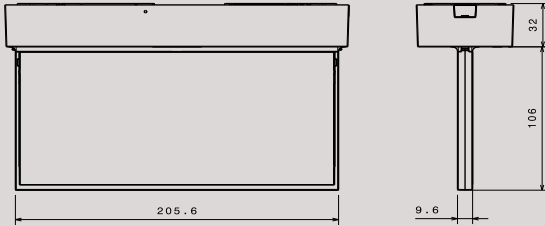

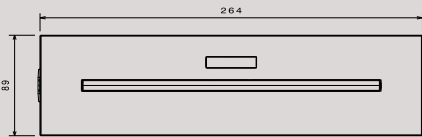
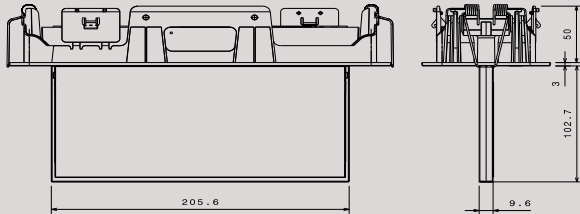


www.ura.fr

Désignation	URALIFE V Noir LSC Evacuation 48-230
Référence	UR128414V
Type	Luminaire pour Sources Centrales
Fonction	Evacuation
Flux assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, UTE C 71-802, NF 467
Marque de qualité	NF AEAS, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	48 - 110 - 220 VDC / 230 VAC
Consommation	1,4 W / 3,9 VA
Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie	219 x 138 x 62
Pose	- Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engageant URA qu'après confirmation.

URALIFE V NOIR

Désignation	URALIFE V Noir Evacuation SATI Connecté
Cotes d'encombrement	     

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.