

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URALIFE V NOIR




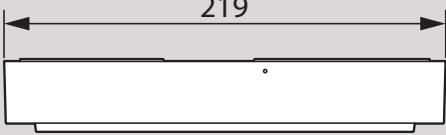

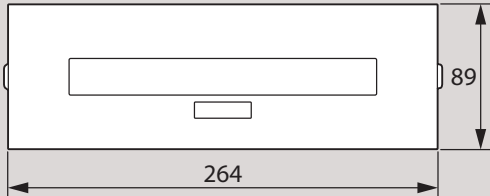
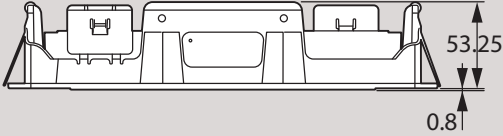
www.ura.fr

| Désignation | URALIFE V Noir LSC Ambiance 48-230 |
|--|---|
| Référence | UR128424V |
| Type | Luminaire pour source centrale |
| Fonction | Ambiance |
| Flux Assigné (Lumens) | 350 lm |
| Sources Lumineuses | LEDs |
| Normes | NF EN 60598-2 22, NF EN 60598-1, NF 413, UTE C 71-802, NF 467 |
| Marque de qualité | NF AEAS, NF Environnement |
| Enveloppe | Plastique |
| Classe | II |
| Degré de protection | IP 43 / IK 07 |
| Alimentation | 48 - 110 - 220 VDC / 230 VAC |
| Consommation | 4,7 W / 12,6 VA |
| Dimensions L x l x h (mm) en pose saillie | 219 x 138 x 62 |
| Pose | - Encastrée plafond - Saillie plafond - Saillie murale |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

URALIFE V NOIR

www.ura.fr

| Désignation | URALIFE V Noir Ambiance SATI Adressable |
|----------------------|---|
| Cotes d'encombrement |  <p>219</p>  <p>62</p> <p>1</p> <p>36</p> <p>32</p>  <p>89</p> <p>264</p> <p>53,25</p> <p>0,81</p>   |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.