


Fiche technique

Les goulottes aluminium à clippage 45x45

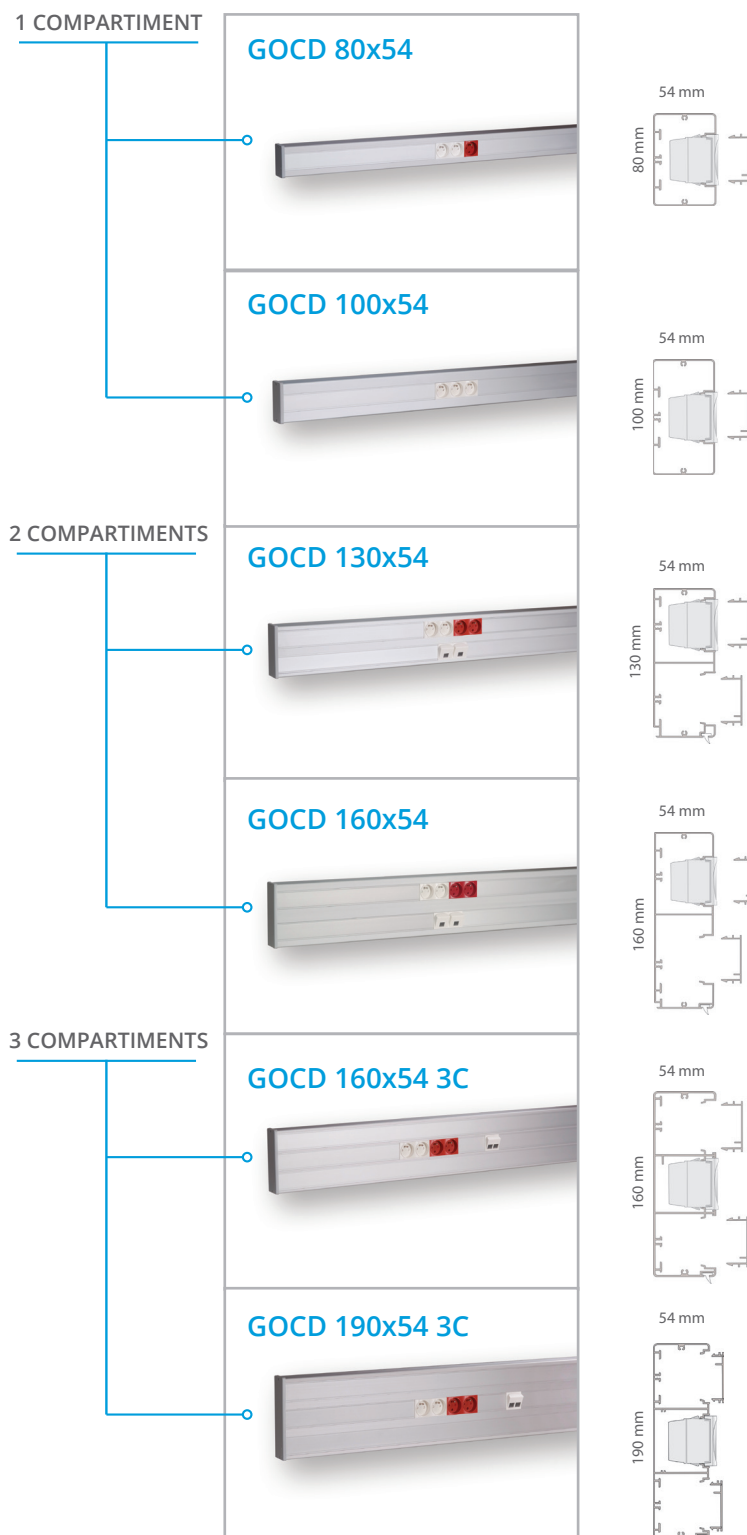


La structure des profilés de la gamme GOCD sont constituées d'un socle et, selon les modèles d'un ou plusieurs couvercles encastrables par simple pression. Ces goulottes sont prévus pour le clippage direct des équipements 45x45.

Une large gamme de profilés 1,2 et 3 couvercles répond à vos besoins de câblage.

La longueur standard est de 2 mètres, mais les profilés peuvent être fabriqués sur mesure.

>Extrusion du profilé en alliage d'aluminium

6060T6 (NF EN 573-3)
IP4x et IK08 suivant les normes NF EN 60 529 et NF EN 50 102.

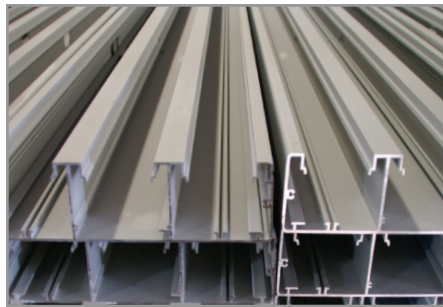

>Laquage des profilés à la demande selon le nuancier RAL comprenant environ 200 teintes




>Clippage direct de l'appareillage

sans accessoire complémentaire et recouvrement du couvercle en utilisant la gamme KLEA



>Large gamme de profilés

(1, 2 et 3 couvercles) en longueur standard de 2 mètres. Possibilité d'obtenir des longueurs spéciales sur demande.

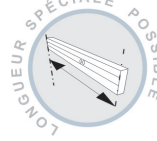

Appareillage

PK4511/ 9010		1 prise Klé@	10 u		PK4521/ 3000
PK4512/ 9010		2 prises Klé@	10 u		PK4522/ 3000
PK4513/ 9010		3 prises Klé@	10 u		PK4523/ 3000
PK4514/ 9010		4 prises Klé@	10 u		PK4524/ 3000
Clé adhésive					PR6000
CF1041E6UTP	Plastron simple + noyau	UTP Cat6		Plastron double + noyau	CF1042E6UTP
CF1041E6FTP	Plastron simple + noyau	FTP Cat6		Plastron double + noyau	CF1042E6FTP

ENSTO FRANCE SAS

RD.916 F-66170 Néfiach, France

info.france@ensto-eps.fr

ensto-eps.fr



ENSTO