

# ENSTO

## Fiche produit

Boîte de sol M12C à clipage 45x45  
pour plancher technique



La **boîte de sol M12C** offre une grande capacité d'équipement.

Munie de trois paniers pouvant recevoir chacun quatre équipements, 45x45.

Ils peuvent être disposés à différentes hauteurs.

Sur la partie avant de la boîte se trouve un passe-fils escamotable.

Des pattes de serrage permettent de fixer la boîte de sol sur différentes épaisseurs de plancher technique.

Câblée ou vide, elle accepte tous les équipements standards en clipage 45 et s'adapte sur tous les planchers techniques d'une profondeur minimale de 92 mm.

En polyamide gris anthracite (RAL 7011), son design lui permet de s'intégrer esthétiquement dans tous les locaux tertiaires.

Son couvercle peut être recouvert d'une tôle inox ou d'un revêtement de sol.




## Description du produit



Ouverture escamotable



Couvercle et encadrement de finition gris anthracite

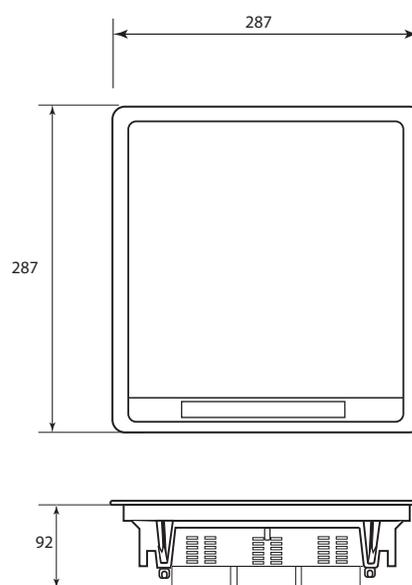

\*Dimensions en millimetres

### Référence produit

Code produit	CC	Description	Unités
946046		M12C complète	UN
946039		Trappe de visite	UN
946028		Recouvrement inox du couvercle	UN

### Info technique sur le modèle

Charge de roulage	1500 N
Indice de couvercle	IP30
Indice IK	IK09
Tenue au fil incandescent	GWT 750°. non propagateur de la flamme
Plage de température d'utilisation	-15 à +60°C

### ENSTO FRANCE SAS

RD.916 F-66170 Néfiach, France  
 info.france@ensto-ebs.fr  
 ensto-ebs.fr

