

Acreditación CP 087

E-013-01-158849

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
según Resolución Exenta N° 584, de fecha 11 de Abril de 2012

N° Certificado SEC	: 500298
Fecha de Emisión del Certificado	: 23/01/2024
N° y fecha de Solicitud de Certificación	: E-013-01-184080 de fecha 03/01/2024
Protocolo de Análisis y/o Ensayos	: PE N° 3/01 de fecha 18 de junio de 2010
Normas Técnicas de Certificación	: IEC 60669-1:2007; NCh 2011 of. 2009
Sistema de Certificación	: Sistema 1, código 013
Nombre del Solicitante de Certificación	: LEGRAND BTICINO CHILE LTDA
Dirección del Solicitante	: Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center, Providencia, Santiago.
Declaración de Ingreso al Sistema Nacional de Aduana (DIN)	: No declara

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Técnica del Producto	: Interruptor manual para uso domiciliario y similar, hasta 63 A.
Denominación Comercial del Producto	: Interruptor de cruzamiento 10AX 250Vac
Marca	: Bticino
Modelo o Tipo	: JW4004 - JG4004 - JB4004 - JW4004AB

Características Técnicas del Producto

Material de construcción	: Plástico y metal
Tensión y símbolo de suministro	: 250V~
Frecuencia Nominal	: ----
Potencia y/o corriente Nominal	: 10AX
Método de accionamiento (interruptor de cable)	: No Aplica
Configuración de polos	: 2P
Protección Grado IP	: ---
Largo conductor en metros (extensión - adaptador)	: No Aplica
Cantidad de enchufes hembras (extensión - adaptador - enchufe múltiple (triple))	: No aplica
Tipo y sección del conductor (extensión - adaptador)	: No Aplica
Tipo del enchufe USB (micro-Tipo A - Tipo C)	: No Aplica
Características eléctricas del USB	: No Aplica
Identificación y/o Trazabilidad	: 001-002
Tamaño de Lote	: 02.-Unidades
Tamaño de Muestras	: 02.-Unidades
País de fabricación	: Italia
Procedencia	: Italia
Nombre del Fabricante	: BTICINO SPA.
Dirección del Fabricante	: VIA LE BORRI 231, VARESE, ITALIA.

Nota - * Para poder distinguir bien las futuras producciones amparadas por la certificación, vuestra empresa o el fabricante, deberá marcar en el cuerpo del producto el mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de trazabilidad.

Acreditación CP 087

E-013-01-158849

OTROS ANTECEDENTES

Nombre del Laboratorio donde se
ejecutaron los Ensayos : CESMEC S.A
N° de Informe de ensayos : SCE-190253
N° Certificado de Tipo : E-013-01-158065
N° SEC Certificado de tipo : 497507
N° y Fecha Informe de Auditoría (solo sistema 2): No Aplica
N° Resolución Exenta de SEC que Reconoce la
Certificación Extranjera (solo sistema 6) : No Aplica
N° de Certificado de aprobación de Tipo, Sello
De calidad o Marca de conformidad extranjera : No Aplica
(solo sistema 6)

USOS DEL PRODUCTO: Doméstico.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente Certificado de Aprobación, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

DISPOSICIONES VARIAS

El Sistema de Certificación empleado (Sistema 1, código 013), según el Decreto Supremo N° 298, de fecha 10 de noviembre del 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, considera según disposiciones de SEC, una periodicidad de control lote o partida a los productos fabricados o importados.

No se podrá despachar ni comercializar ningún lote o partida, sin que CESMEC la haya inspeccionado y aprobado.


Este certificado de aprobación fue emitido por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., Avda. Marathon 2595, Macul, Santiago – Chile.

OBSERVACIONES: -----



CECILIA SIMON BRAVO

En Representación del representante Legal del
Organismo de Certificación

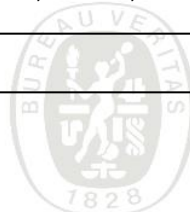

CESMEC



CARLOS GUSTAVO SAAVEDRA ROCAMORA

Responsable Técnico del
Organismo de certificación