

XL³ 160

επίτοιχοι πλαστικοί πίνακες



4 018 04 + εξάρτημα σύνδεσης
αρ. καταλ. 0 201 60

0 201 50

0 200 71

Πίνακες κατηγορίας II

Προσφέρονται πλήρεις με ράγες και καλύμματα

IP 43 - IK 07 με κιτ στεγανοποίησης και πόρτα

IP 40 - IK 07 με πόρτα

IP 30 - IK 04 χωρίς πόρτα

Αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα

Αποσπώμενα καλύμματα βάσης και οροφής

Δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου διακόπτη ισχύος DPX³ 160 (σελ. 42)

Βάθος 147 mm

XL³ 160

κωλυτοί μεταλλοπλαστικοί πίνακες



0 200 13 + πόρτα 0 202 83

IP 40 - IK 08 με πόρτα / IP 30 - IK 04 χωρίς πόρτα

Κουτί εντοιχισμού μεταλλικό

Ελάχιστο βάθος εντοιχισμού 100 mm

Αποσπώμενο σασί με ράγες 24 στοιχείων

Μετώπες και πλαίσιο από πλαστικό αυτοσβέσιμο 750°C

Μπάρα γείωσης 36 θέσεων προεγκατεστημένη



 
 
 
Δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου ισχύος DPX³ 160 (σελ. 42)

Εξαρτήματα για τη σύνδεση ουδετέρου (σελ. 119)

Δέχονται τις πόρτες της σελίδας 118





Αρ. καταλ. Επίτοιχοι πλαστικοί πίνακες

Αρ. καταλ.	Σειρές	Στοιχεία	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)
4 018 02	2	48	450	575
4 018 03	3	72	600	575
4 018 04	4	96	750	575
4 018 05	5	120	900	575
4 018 06	6	144	1050	575

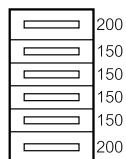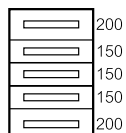

Αρ. καταλ. Μεταλλοπλαστικοί πίνακες

Αρ. καταλ.	Σειρές	Στοιχ.	Διαστάσεις πίνακα		Διαστάσεις εντοιχισμού	
			Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)
0 200 13	3	72	695	670	640	617
0 200 14	4	96	845	670	790	617
0 200 15	5	120	995	670	940	617
0 200 16	6	144	1145	670	1090	617

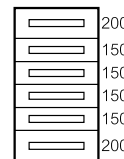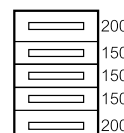  

Εξαρτήματα για πλαστικούς πίνακες

0 201 50 Σετ 4 στηριγμάτων επίτοιχης τοποθέτησης

0 200 71 Πλάκα εισόδου με στυπιοθλήπτες 2 x Ø 4 έως 32 mm και 22 Ø 4 έως 20 mm