

μηχανισμοί Celiane™

φωτισμός ασφαλείας



0 676 51 + πλαίσιο
Clay 0 667 11



0 670 68 + πλαίσιο
Pixel Leather 0 694 51

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 269**, πλαίσια **σελ. 272-275** και βάσεις στήριξης **σελ. 276-277**

Αρ. καταλ. Φωτισμός όδευσης και ασφαλείας

Τροφοδοσία 230 V

Ενδεικτικό

0 676 51 2 επίπεδα φωτεινής ρύθμισης
Λυχνία που δεν χρειάζεται συντήρηση (LED)
Διατίθεται με 4 χρώματα (πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, κόκκινο), θήκη ετικέτας και ένα σετ 10 πικτογραμμάτων σήμανσης

Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας


0 676 53 Φωτισμός περιφερειακά με μπλε LED σε κατάσταση αναμονής. Φωτίζει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λευκό LED). Αυτονομία 1 h max

Φωτιστικό ασφαλείας φορητό

0 670 68 Σε διακοπή ρεύματος ή όταν αφαιρείται από τη βάση, ο λαμπτήρας φωτίζει αυτόματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός (με διακόπτη ON/OFF). Η αφαίρεση του λαμπτήρα γίνεται με απλή πίεση. Αυτονομία: 2 h

μηχανισμοί Celiane™

άλλοι μηχανισμοί ελέγχου φωτισμού

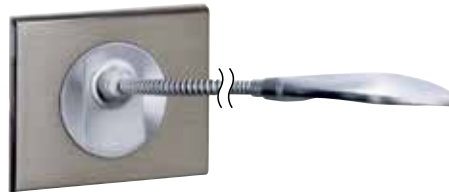

0 676 57 + πλαίσιο Brushed
Stainless Steel 0 691 01

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 268**, πλαίσια **σελ. 272-275** και βάσεις στήριξης **σελ. 276-277**

Αρ. καταλ. Φωτισμός

 
Διαθέτουν LED χρώματος 3000 K: λευκό, ουδέτερο
Τροφοδοσία 230 V - ενεργειακή κλάση A
Ακροδέκτες με βίδες

Διακόπτης-φωτιστικό

Τοποθετείται δίπλα στο κεφαλάρι του κρεβατιού
Διαθέτει εύκαμπτο μέρος που επιτρέπει τον προσανατολισμό του φωτισμού για ON/OFF ρύθμιση. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 50mm
Με ενσωματωμένο διακόπτη με δυνατότητα ρύθμισης με παρατεταμένο πάτημα. Κατανάλωση 3,3 W
Φωτεινή ροή 110 lumens (αντιστοιχεί σε 15 W πυράκτωσης).

Διάρκεια λειτουργίας 40.000 ώρες

0 676 56
0 676 57



○ White
● Titanium

Spot 3 W

0 676 52



Για φωτισμό διάχυτο ή διέλευσης.
Τοποθετείται κοντά στο δάπεδο πάνω στον τοίχο σε μία ζώνη κυκλοφορίας
Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm.
Μπορεί να ελεγχθεί από έναν απλό διακόπτη ή από έναν ανιχνευτή κίνησης 3 καλωδίων.
Δεν ελέγχεται από ρυθμιστή. Κατανάλωση 2,4 W.
Φωτεινή ροή 90 lm. Διάρκεια λειτουργίας 50.000 ώρες
Παραδίδεται με πλακίδιο.

Spot για κλιμακοστάσιο

0 676 54



Για φωτισμό διακοσμητικό ή διέλευσης
Τοποθετείται σε ύψος 30 cm πάνω από το δάπεδο.
Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40mm
Μπορεί να ελεγχθεί από έναν απλό διακόπτη, ή από έναν ανιχνευτή κίνησης 3 καλωδίων.
Δεν ελέγχεται από ρυθμιστή. Κατανάλωση 2,2 W.
Φωτεινή ροή 70 lm. Διάρκεια λειτουργίας 50.000 ώρες