

Niloe™

πρίζες τύπου σούκο, τηλεφώνου, τηλεόρασης

Niloe™


πρίζες φόρτισης USB, πρίζες ηχείων, εξαρτήματα



6 645 31

7 645 44

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης
Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 322**
Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια

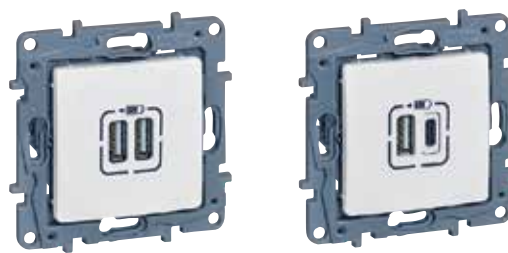

7 645 94

7 645 97

Οι μηχανισμοί παραδίδονται με πλακίδιο και βάση στήριξης
Δέχονται τα πλαίσια της **σελ. 322**
Τοποθέτηση με βίδες ή νύχια

Αρ. καταλ. Πρίζες 2Π+Γ

7 645 29 **2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας**
Ακροδέκτες με βίδες



6 645 31 **2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας**
Αυτόματοι ακροδέκτες
Παραδίδεται με προστατευτικό κάλυμμα



7 645 32 **2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι**
Ακροδέκτες με βίδες



7 645 44 **Διπλή 2Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας**
Ακροδέκτες με βίδες.
Τοποθετείται σε μονό κουτί διακόπτη.
Παραδίδεται με το ειδικό πλαίσιο.



Πρίζες RJ 11 και RJ 45

Πρίζα τηλεφώνου RJ11

7 645 69



Πρίζες πληροφορικής RJ45 κατ. 6 UTP

7 645 73 1 εξόδου



7 645 74 2 εξόδων



Πρίζες τηλεόρασης

Πρίζες TV

Κονέκτορας TV: 0-2400 MHz

7 645 52 Διέλευσης 14dB
7 645 55 Τερματική 10dB



Πρίζες TV / SAT

Για επίγειο και δορυφορικό σήμα με ανεξάρτητο αποκωδικοποιητή. Για λήψη ψηφιακών καναλιών
Κονέκτορας TV: 5-68/120-862 MHz
Κονέκτορας SAT: 950-2400 MHz

7 645 57 Διέλευσης 14dB

7 645 58 Τερματική 10dB



Αρ. καταλ. Πρίζες φόρτισης USB

Διπλή πρίζα φόρτισης USB Τύπου A+A

7 645 94 **5 V - 2,4 A, 12 W**
Σύμφωνη με το πρότυπο IEC 62684-2011-01
Για τη γρήγορη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablets, smartphones, MP3 & MP4 players
Σύμφωνη με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ομογενοποίηση των προτύπων για τη φόρτιση κινητών συσκευών και τον περιορισμό των φορτιστών.
Κατανάλωση σε standby <0,06 W
Εγκατάσταση σε κουτί ελάχιστου βάθους 40mm



Πρίζες φόρτισης USB Τύπου C

5 V-3 A, 15 W. Σύμφωνη με το πρότυπο IEC 626804-1-3
Για τη γρήγορη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablets, smartphones, MP3 & MP4 players
Σύμφωνη με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ομογενοποίηση των προτύπων για τη φόρτιση κινητών συσκευών και τον περιορισμό των φορτιστών.
Κατανάλωση σε standby <0,07 W
Εγκατάσταση σε κουτί ελάχιστου βάθους 40mm

7 645 97 Διπλή πρίζα φόρτισης USB Τύπου A+C



7 645 95 Διπλή πρίζα φόρτισης USB Τύπου C+C



Πρίζα ηχείων διπλή

7 645 81 Πρίζα ηχείων διπλή



Έξοδος καλωδίων

7 645 46 IP 20. Διατίθεται με πλάκα κάλυψης.
Για εγκαταστάσεις 1 θέσης μόνο



Εξαρτήματα

LED

7 645 21 Για φωτεινή λειτουργία 230 V και για λειτουργία ένδειξης κατάστασης



7 645 23 Για φωτεινή λειτουργία 12 V - 24 V.



Νύχια

6 650 99 Για μηχανισμούς που διατίθενται χωρίς νύχια.
Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στη βάση στήριξης

