


## DLP κανάλια μονοβloc 150 x 50

 
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

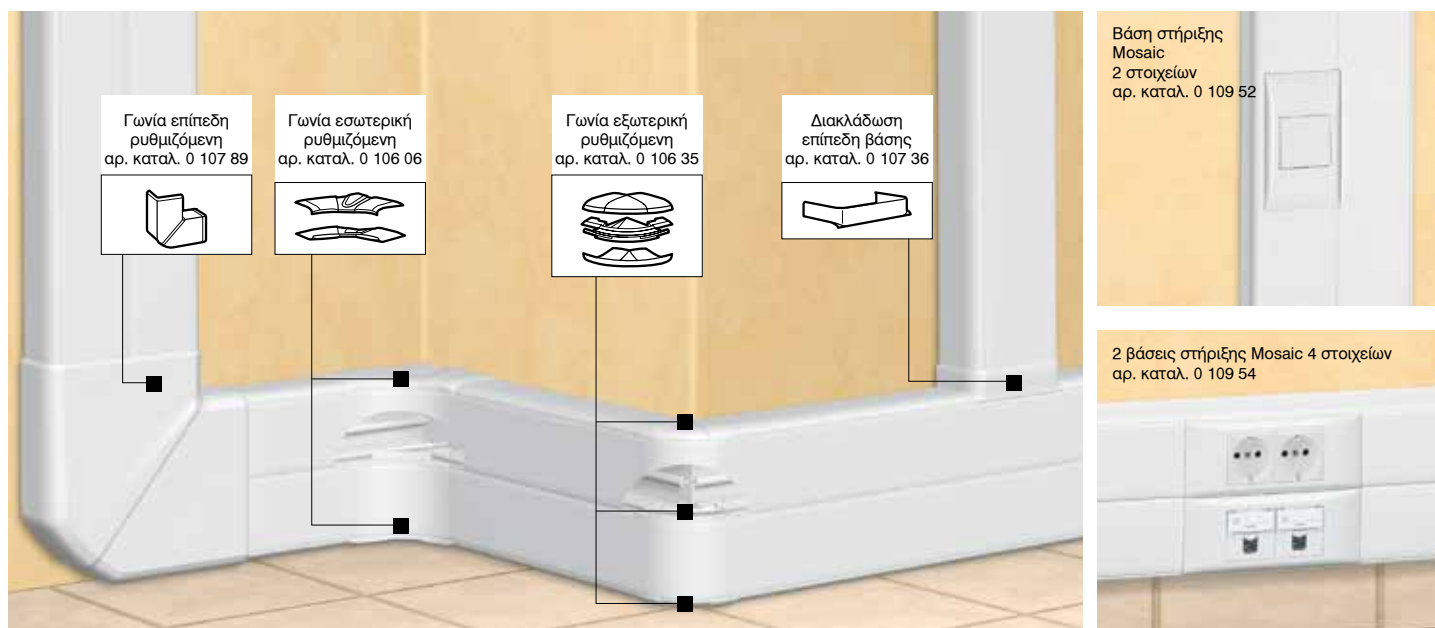

Χωρητικότητα διατομής, **σελ. 487**  
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, **σελ. 478-479**

### Αρ. καταλ. Κανάλι μονοβloc 2 τμημάτων

0 104 27 Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104  
Μήκος 2 m  
Κανάλι  
Αποτελείται από:  
1 βάση 150x50 mm  
2 εύκαμπτα καλύμματα πλάτους 65 mm  
1 διαχωριστικό τμηματοποίησης



### Αρ. καταλ. Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

0 105 80 Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m  
0 108 01 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος

### 0 105 82 Διαχωριστικό

Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων κατά μήκος

### 0 107 03 Εξαρτήματα τοποθέτησης

0 107 03 Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί  
0 106 06 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85° - 95°  
0 106 35 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60° - 120°  
0 107 89 Επίπεδη γωνία 90°, ρυθμιζόμενη κατά +/- 2,5°  
0 106 92 Συνδετικό στοιχείο βάσης  
0 107 35 Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι πλάτους 80 mm  
0 107 36 Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι πλάτους 105 mm  
0 107 63 Διακλάδωση για γωνία  
Επιτρέπει τη διακλάδωση σε εσωτερική γωνία με τα κανάλια 80 x 35, 80 x 50, 105 x 35, 105 x 50  
Πρέπει να συνδεθεί με τη γωνία αρ. καταλ. 0 106 06

### Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic

0 109 52 Βάσεις κουμπωτές 2 στοιχείων  
0 109 54 4 στοιχείων  
0 109 56 6 στοιχείων

### 0 109 27 Κουτί μόνωσης

Για τη μόνωση του μηχανισμού στο κανάλι, 2 στοιχείων

### 0 109 25 Στήριξη υλικού ράγας

Για 2 στοιχεία

### 0 308 81 Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

0 308 81 Βάση για κολλάρα Colring  
0 106 82 Αγκράφα για την συγκράτηση των καλωδίων