


DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 150 x 50 και 150 x 65

σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

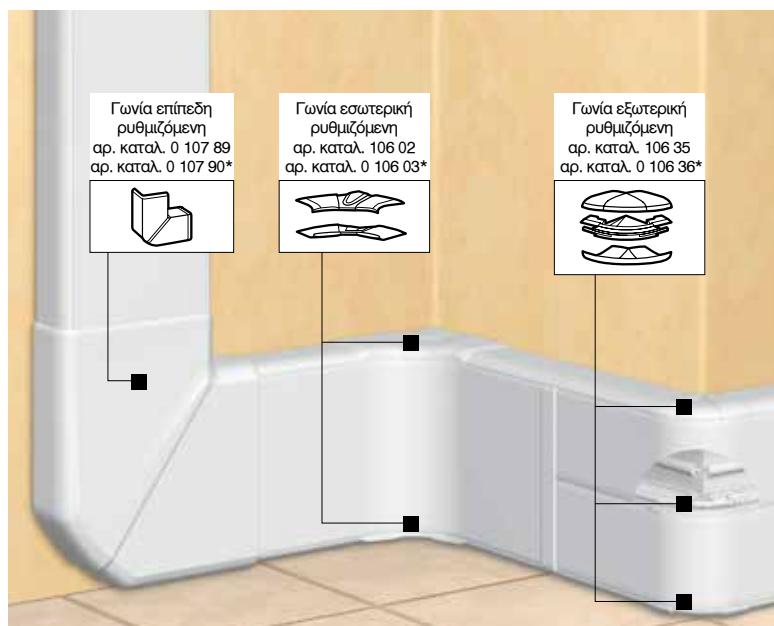

* Ο πρώτος κωδικός αναφέρεται στα εξαρτήματα για το κανάλι 150 x 50 και ο δεύτερος στα εξαρτήματα για το κανάλι 150 x 65

Χωρητικότητα διατομής, **σελ. 487**
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, **σελ. 478-479**

Αρ. καταλ.	Κανάλια
150 x 50 0 104 32	Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104 Προσφέρονται χωρίς κάλυμμα Βάσεις Μήκος 2 m Διατομή 150 x 50 mm
150 x 65 0 104 33	
0 105 20 0 105 21 0 105 22 0 105 24	Διατομή 150 x 65 mm
0 104 72 0 104 73	Εύκαμπτα καλύμματα Επιτρέπουν την κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών Μερικό κάλυμμα πλ. 40 mm
0 105 82 0 105 83	Μερικό κάλυμμα πλ. 65 mm Μερικό κάλυμμα πλ. 85 mm Πλήρες κάλυμμα πλ. 130 mm Διαχωριστικά Διαχωριστικό τμηματοποίησης Για τον διαχωρισμό και την τοποθέτηση μερικών καλυμμάτων Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων

Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα τοποθέτησης
150 x 50 0 107 03	Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί
150 x 65 0 107 06	
0 106 02 0 106 03	Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85° - 95° για πλήρες κάλυμμα
0 106 06 0 106 07	Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85° - 95° για κανάλι με 2 τμήματα
0 106 22 0 106 23	Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60° - 120° για πλήρες κάλυμμα
0 106 35 0 106 36	Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60° - 120° για κανάλι με 2 τμήματα

Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)
150 x 50 0 107 89	150 x 65 0 107 90
0 107 35 0 107 33	
0 107 36 0 107 38	Επίπεδη γωνία 90°, ρυθμιζόμενη κατά +/- 2,5°
0 107 63 0 107 64	Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι πλάτους 80 mm
0 105 80	Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι πλάτους 105 mm
0 106 92	Διακλάδωση για γωνία Επιτρέπει τη διακλάδωση σε εσωτερική γωνία με κανάλια 80 x 35, 80 x 50, 105 x 35, 105 x 50 Πρέπει να συνδεθεί με τις αντίστοιχες γωνίες αρ. καταλ. 106 02/06 για το 150 x 50 και αρ. καταλ. 106 03/07 για το 150 x 65
0 108 00 0 108 01 0 108 02 0 108 04	Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m Συνδετικό στοιχείο βάσης Συνδετικά στοιχεία καλυμμάτων Μερικού καλύμματος πλ. 40 mm Μερικού καλύμματος πλ. 65 mm Μερικού καλύμματος πλ. 85 mm Πλήρους καλύμματος πλ. 130 mm

Αρ. καταλ.	Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων
0 308 81	Βάση για κολλάρα Colring
0 106 82	Αγκράφες για τη συγκράτηση των καλωδίων Για καλύμματα πλάτους 40 mm, 65 mm και 85 mm Για κάλυμμα πλάτους 130 mm
0 106 86	

Χρησιμοποιούνται βάσεις για τη στήριξη διακοπτικού υλικού ή εξαρτημάτων ράγας ανάλογα με το πλάτος του καλύμματος, βλέπε πίνακα επιλογής, **σελ. 478-479**