


DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 195 x 65

σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

 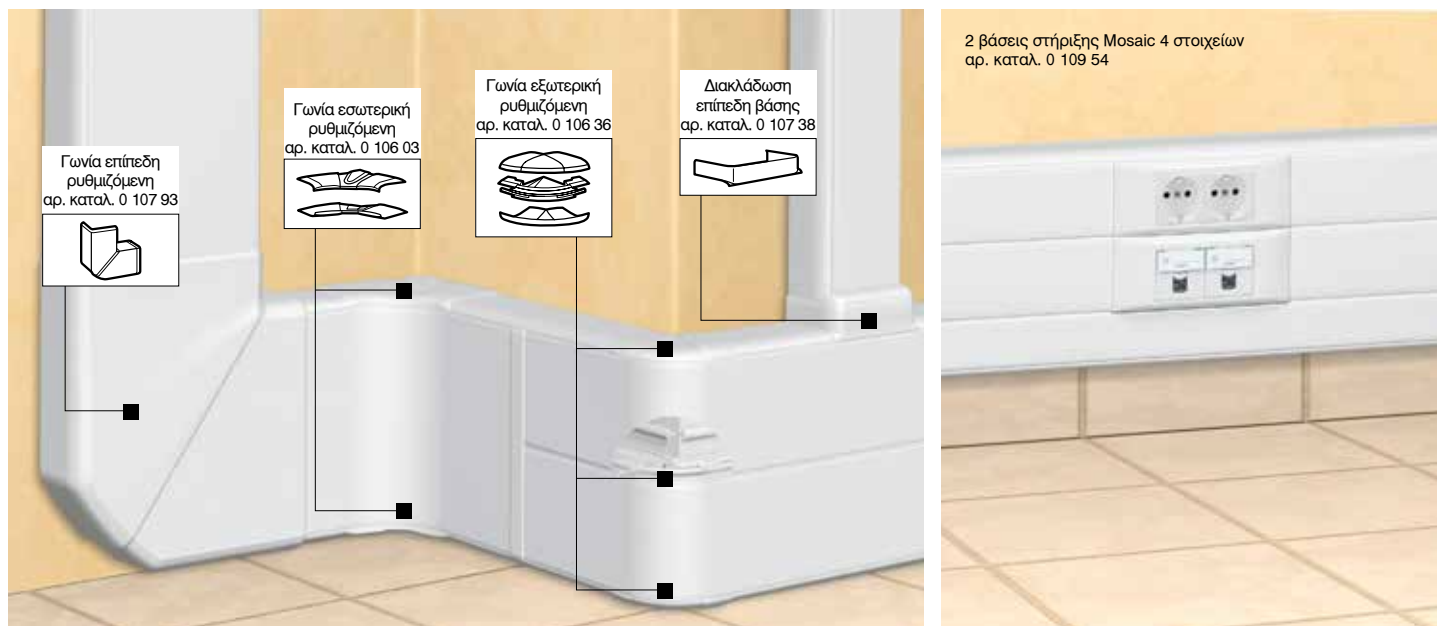


Χωρητικότητα διατομής, **σελ. 487**
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, **σελ. 478-479**

Αρ. καταλ. Κανάλι

Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104
Προσφέρεται χωρίς κάλυμμα

0 104 53 **Βάση**
Μήκος 2 m
Διατομή 195 x 65 mm



Εύκαμπτα καλύμματα

Επιτρέπουν την κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών

- 0 105 20 Μερικό κάλυμμα πλάτους 40 mm
- 0 105 21 Μερικό κάλυμμα πλάτους 65 mm
- 0 105 22 Μερικό κάλυμμα πλάτους 85 mm
- 0 105 24 Μερικό κάλυμμα πλάτους 130 mm
- 0 105 26 Πλήρες κάλυμμα πλάτους 180 mm

Διαχωριστικά

- 0 104 73 Τμηματοποίησης, για τον διαχωρισμό και την τοποθέτηση των μερικών καλυμμάτων
- 0 105 83 Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων

Εξαρτήματα τοποθέτησης

- 0 107 07 Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί
- 0 106 03 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85° - 95° για πλήρες κάλυμμα
- 0 106 07 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85° - 95° για κανάλι με 2 τμήματα
- 0 106 58 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85° - 95° για κανάλι με 3 τμήματα
- 0 106 23 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60° - 120° για πλήρες κάλυμμα
- 0 106 36 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60° - 120° για κανάλι με 2 τμήματα
- 0 106 39 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60° - 120° για κανάλι με 3 τμήματα

Αρ. καταλ. Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

- 0 107 93 Επίπεδη γωνία 90°, ρυθμιζόμενη κατά +/- 2,5°
- 0 107 33 Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι πλάτους 80 mm
- 0 107 38 Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι πλάτους 105 mm
- 0 107 64 Διακλάδωση για γωνία. Επιτρέπει τη διακλάδωση σε εσωτερική γωνία με κανάλια 80 x 35, 80 x 50, 105 x 35, 105 x 50 mm. Πρέπει να συνδεθεί με τις αντίστοιχες γωνίες αρ. καταλ. 106 03/07/58
- 0 106 92 Συνδετικό στοιχείο βάσης
- 0 105 80 Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m

Συνδετικά στοιχεία καλυμμάτων

- 0 108 00 Μερικού καλύμματος πλάτους 40 mm
- 0 108 01 Μερικού καλύμματος πλάτους 65 mm
- 0 108 02 Μερικού καλύμματος πλάτους 85 mm
- 0 108 04 Μερικού καλύμματος πλάτους 130 mm
- 0 108 06 Πλήρους καλύμματος πλάτους 180 mm

Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

- 0 308 81 Βάση για κολλάρα Colring
- Αγκράφες για τη συγκράτηση των καλωδίων**
- 0 106 82 Σε καλύμματα πλάτους 40 mm, 65 mm και 85 mm
- 0 106 86 Σε καλύμματα πλάτους 130 mm και 180 mm

Χρησιμοποιούνται βάσεις για τη στήριξη διακοπτικού υλικού ή εξαρτημάτων ράγας ανάλογα με το πλάτος του καλύμματος, βλέπε πίνακα επιλογής. **σελ. 478-479**