

G5^{LED} και L31^{LED}


διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης

B65^{LED} στεγανά φωτιστικά ασφαλείας


αυτόνομο φωτιστικά ασφαλείας με LED στεγανά

■ G5^{LED}

Διαστάσεις (mm)

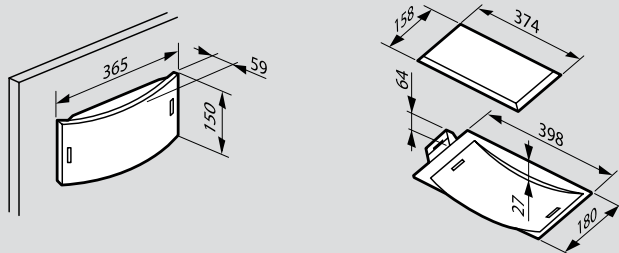


Τοποθέτηση επίτοιχη

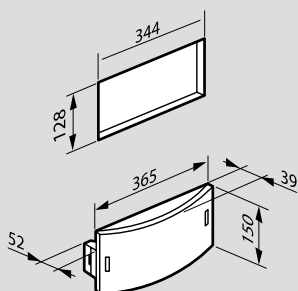

Τοποθέτηση πλήρως εντοιχισμένη με κουτί εντοιχισμού (πλαίσιο λευκό, αλουμίνιο ή bronze)

Τοποθέτηση με κουτί ημιεντοιχισμού

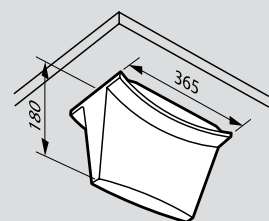


Πρισματικό κάλυμμα


■ L31^{LED}

Διαστάσεις (mm)

 
Κάλυμμα ορθογώνιο



Πινάκιδα σήμανσης 2 όψεων

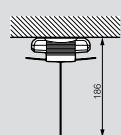

Κάλυμμα ορθογώνιο

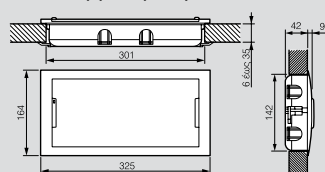

6 614 31

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, στεγανό
Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60 598 2 22
Τροφοδοσία: 230 V \sim \pm 10% - 50/60 Hz
Στεγανό IP65, IK 07, Κατηγορία II \square
Διάρκεια φωτισμού έως 1,5 h
Χρόνος πλήρους φόρτισης 24 h
Μπαταρίες Ni-Cd
Με 1 πράσινο ενδεικτικό Led καλής λειτουργίας
Ακροδέκτες μεγάλης χωρητικότητας 2 x 2,5 mm²
3 είσοδοι καλωδίων για σωλήνα \varnothing 16, 20 και 25 mm
Επίτοιχη τοποθέτηση

Αρ. καταλ. **Φωτιστικό ασφαλείας B65^{LED}**


Με LED υψηλής φωτεινότητας
Κάλυμμα οπαλίνα

Συνεχούς λειτουργίας

6 614 31 100 lm, 4 LED

■ Διαστάσεις και τοποθέτηση

Διαστάσεις (mm)

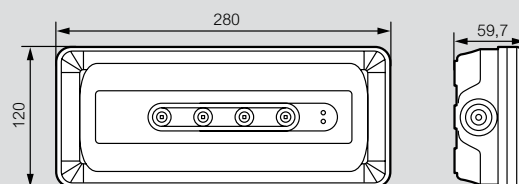

Επίτοιχη τοποθέτηση

