


## Legrand cabling system, LCS<sup>3</sup>

### καλώδια δικτύου

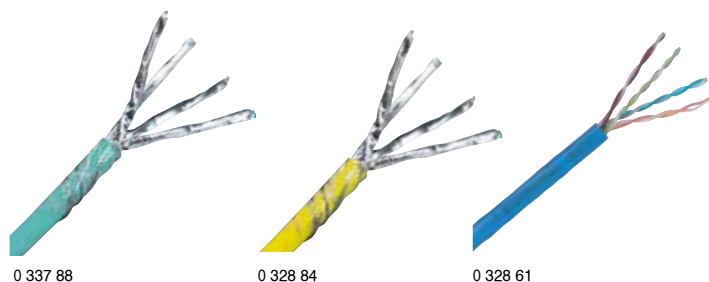


Αρ. καταλ.	<b>Καλώδιο δικτύου cat. 8</b>
	Επίδοση 2000 MHz, 4 συνεστραμμένων ζευγών 100 Ω, LSZH Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11 801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 και την νέα νομοθεσία CPR <b>S/FTP - 4 ζεύγη</b> Μήκος 500 m, βάρος 45 kg
0 337 88	
	<b>Καλώδιο δικτύου cat. 7</b>
	Επίδοση 600 MHz, 4 συνεστραμμένων ζευγών 100 Ω, LSZH Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11 801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 και την νέα νομοθεσία CPR <b>S/FTP - 4 ζεύγη</b> Μήκος 500 m, βάρος 33 kg Euroclass Dca
0 327 77	
	<b>Καλώδια δικτύου cat. 6A</b>
LSZH	Επίδοση 500 MHz, 4 συνεστραμμένων ζευγών 100 Ω RAL 1018, LSZH Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11 801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 και την νέα νομοθεσία CPR
	<b>F/UTP - 4 ζεύγη</b> Μήκος 500 m, βάρος 29.2 kg Euroclass Dca
0 327 78	
	<b>F/FTP - 4 ζεύγη</b> Μήκος 500 m, βάρος 76 kg Euroclass Cca
0 328 83	
	<b>U/FTP - 4 ζεύγη</b> Μήκος 500 m, βάρος 26 kg Euroclass Dca
0 327 99	
	<b>U/FTP - 4 ζεύγη</b> Μήκος 500 m, βάρος 39 kg Euroclass Cca
0 328 84	
	<b>Καλώδια δικτύου cat. 6</b>
LSZH PVC	Επίδοση 250 MHz, 4 συνεστραμμένων ζευγών 100 Ω RAL 5015 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11 801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 και την νέα νομοθεσία CPR Euroclass Dca για LSZH καλώδια Euroclass Eca για PVC καλώδια
	<b>U/UTP - 4 pairs</b> Μήκος 500 m, βάρος 19 kg
0 328 61	
	<b>U/UTP - 4 pairs</b> Μήκος 305 m, βάρος 19 kg 13 kg
0 327 55	
	<b>F/UTP - 4 pairs</b> Μήκος 500 m, βάρος 19 kg 27 kg
0 327 56	
	<b>F/UTP - 4 pairs</b> Μήκος 500 m, Βάρος 19 kg 25 kg
0 327 58	
	<b>Καλώδια δικτύου cat. 5e</b>
	<b>U/UTP - 4 pairs</b> Επίδοση 100 MHz, 4 συνεστραμμένων ζευγών 100 Ω LSZH, Γκρι RAL 7035 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11 801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 και την νέα νομοθεσία CPR Euroclass Dca Μήκος 305 m, βάρος 9 kg
0 327 51	

0 518 90	<b>Kit σήμανσης καλωδίων</b> Kit που αποτελείται από 200 χρωματιστά δαχτυλίδια για τη σήμανση των καλωδίων μικτονόμησης
----------	--

## Legrand cabling system, LCS<sup>3</sup>

### καλώδια μικτονόμησης

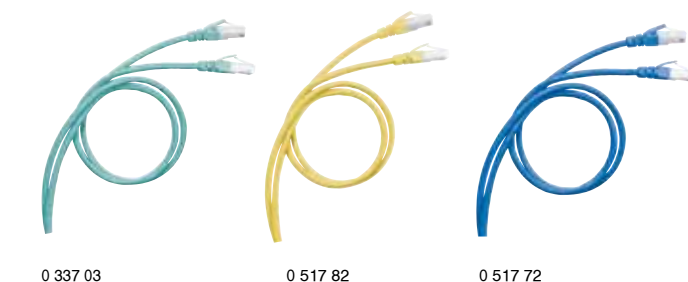

Αρ. καταλ.	<b>Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 cat. 8</b>
	RJ 45 - RJ 45 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 Αντίσταση 100 Ω Χρώμα γαλάζιο <b>S/FTP</b>
	0 337 03 Μήκος 2 m
	0 337 04 Μήκος 3 m
	<b>Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 cat. 6A</b>
	RJ 45 - RJ 45 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, EN 50173 και ANSI/TIA 568 Αντίσταση 100 Ω RAL 1018 <b>S/FTP</b>
	0 517 80 Μήκος 1 m
	0 517 81 Μήκος 2 m
	0 517 82 Μήκος 3 m
	0 517 83 Μήκος 5 m
	<b>U/UTP</b>
	0 518 82 Μήκος 1 m
	0 518 83 Μήκος 2 m
	0 518 84 Μήκος 3 m
	0 518 85 Μήκος 5 m
	<b>Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 cat. 6</b>
	RAL 5015 <b>U/UTP</b>
	0 517 72 Μήκος 1 m
	0 517 73 Μήκος 2 m
	0 517 74 Μήκος 3 m
	0 517 75 Μήκος 5 m
	<b>Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 cat. 5e</b>
	RAL 7035 <b>U/UTP</b>
	0 516 36 Μήκος 1 m
	0 516 37 Μήκος 2 m
	0 516 38 Μήκος 3 m
	0 516 39 Μήκος 5 m

Για περισσότερους τύπους και μήκη καλωδίων μικτονόμησης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης