

PDU LCS³

1U PDU



6 468 36

Για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ερμάρια 19" για IT εξοπλισμό
Μonoφασικά 1U PDU για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Τροφοδοσία: 230 V - 50/60 Hz
Έξοδοι: πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας 2Π+Γ με κλίση 55° και έξοδοι C13 και C19
Οι έξοδοι C13 και C19 διαθέτουν σύστημα κλειδώματος καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης.
Σώμα από αλουμίνιο
Χρώμα μαύρο

Αρ. καταλ. 19" - PDU standard

Με καλώδιο 3 m και φως 16A 2Π+Γ

6 468 06 6 πρίζες

6 468 12 9 πρίζες

Πρότυπο IEC 60320

Σύνδεση σε κλέμμες έως 6 mm²

6 468 14 10 έξοδοι C13

 
6 468 09 6 έξοδοι C13 + 2 έξοδοι C19

6 468 07 6 έξοδοι C19

10" - PDU standard

Με καλώδιο 1 m και φως 2Π+Γ

6 468 01 4 πρίζες



19" - PDU με ενδεικτικό λειτουργίας ή φωτεινό διακόπτη

Ενδεικτικό LED που σηματοδοτεί την λειτουργία του PDU

Φωτεινός διακόπτης LED on/off

Καλώδιο 3 m με φως 16A 2Π+Γ

6 468 21 9 πρίζες και ενδεικτικό λειτουργίας

6 468 23 8 πρίζες και φωτεινό διακόπτη

19" - PDU με μικροαυτόματο διακόπτη

Με καλώδιο 3 m και φως 16A 2Π+Γ

6 468 31 6 πρίζες

6 468 32 9 πρίζες, 2U

19" - PDU με αντικεραυνική προστασία

Με καλώδιο 3 m και φως 16A 2Π+Γ


6 468 36 6 πρίζες

PDU κενό

Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες σε σασί 19" 1 U

6 468 99 Δέχεται 16 στοιχεία Mosaic

6 468 98 Δέχεται 8 στοιχεία Mosaic

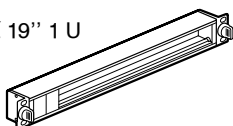

Raritan | Server Technology

Smart PDUs και αισθητήρες

Αξιόπιστες και πρωτοποριακές λύσεις που απαντούν αποτελεσματικά στις σημερινές ανάγκες και προβλέπουν τις αυριανές προκλήσεις στην παροχή ενέργειας των κρίσιμων υποδομών στα datacenters.



Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα



Server Technology catalogue



Raritan catalogue

