



DIGITAL.
FUNCIONAL.
EFICIENTE.

LINEA 5000

WITH
Netatmo



#ImprovingLives

bticino

Una marca de **legrand**



Linea 5000 proporciona una experiencia completa de acceso al edificio, desde la instalación y el uso diario hasta el mantenimiento, adaptándose a la perfección al estilo de vida moderno.



Índice

- 4.** Digital. Funcional. Eficiente.
- 6.** Unión perfecta entre estilo italiano e innovación
- 8.** Acabados
- 10.** Tecnología BTicino de 2 hilos
- 12.** Configuración inteligente con Home + Project
- 16.** Personalización física y digital
- 18.** Modos de llamada
- 19.** Modos de acceso

Especificaciones técnicas

- 20.** Enlaces y funciones
- 21.** Características principales
- 22.** Módulos adicionales
- 24.** Entornos de instalación
- 26.** Modos de instalación

Catálogo y dimensiones


- 29 - 33** Catálogo
- 34 - 37** Datos de dimensiones
- 39.** Herramientas en línea

Linea 5000

Digital. Funcional.
Eficiente.

Linea 5000 with Netatmo es la nueva placa inteligente de BTicino de 2 hilos.

Es ideal para la «digitalización» de entornos multifamiliares y lleva el acceso a los edificios modernos a otro nivel. Con una gran pantalla táctil de 7", una cámara HQ de gran angular, filtros digitales y una interfaz gráfica moderna e intuitiva, se integra a la perfección en los edificios modernos, transmitiendo innovación y una elevada percepción de la calidad.

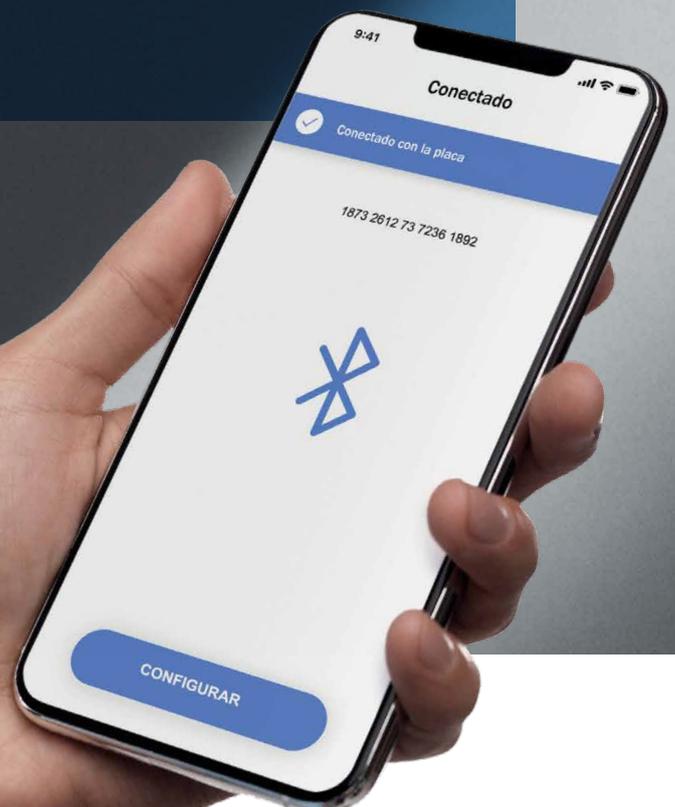



- 2
HILOS
- IP65**
- IK08**
- 7"**
- HD**
- BT**
- WI-FI**
- ETH.**

Diferentes formas de acceso al edificio:

- * * *
* * *
* * *
 -
 -
- CÓDIGO LLAVE SMARTPHONE
ELECTRÓNICA


En resumen, Linea 5000 with Netatmo es una experiencia digital moderna, segura y personalizable, ideal para el acceso a edificios y apta para cualquier entorno de instalación.

Linea 5000

Unión perfecta
entre estilo italiano
e innovación



Inspirada en la arquitectura moderna, Linea 5000 ofrece un diseño vanguardista, detalles sofisticados y funcionalidad innovadora, que aportan valor a cualquier edificio. El marco de aluminio protege la pantalla, mientras que los bordes biselados le dan un aspecto delicado pero resistente.

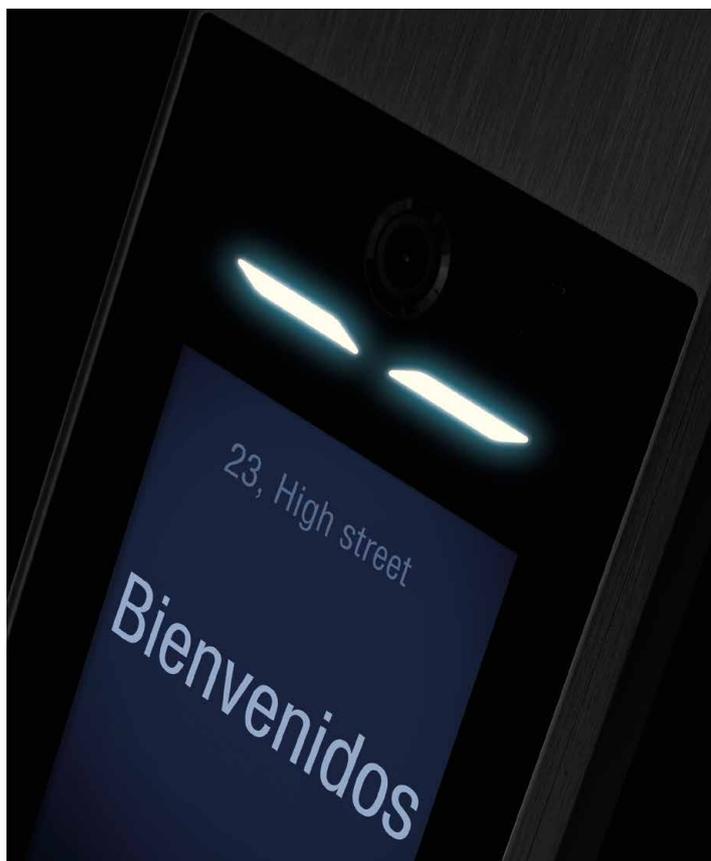

Su tecnología, incluidos los sensores, está oculta tras un cristal oscuro que se activa automáticamente al detectar proximidad.

Sus detalles sofisticados y los materiales duraderos aportan estilo y una elevada percepción de la calidad.



Linea 5000


5 acabados exclusivos
que aportan valor
a cada edificio.

Dos acabados en catálogo.

Aluminio



Níquel

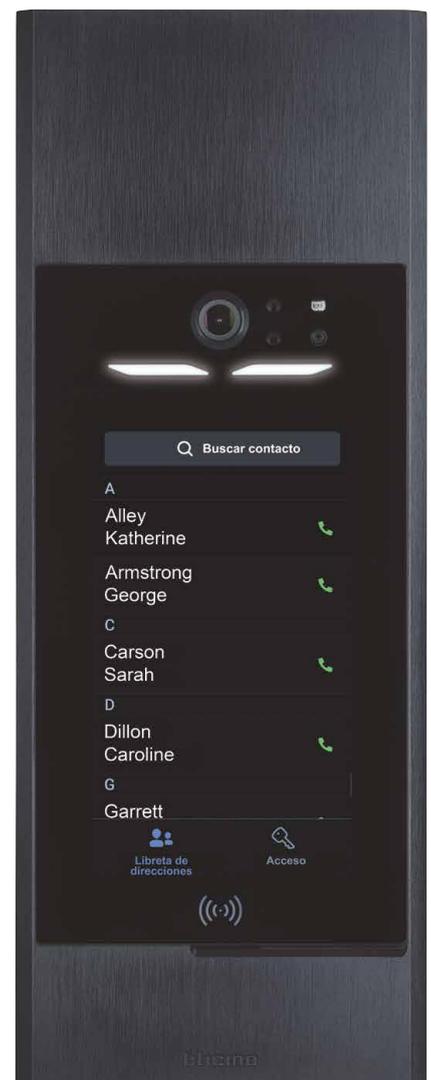

Encuentre la solución para cada espacio.

Con 5 acabados exclusivos en aluminio reciclado al 60 %, Linea 5000 with Netatmo se adapta fácilmente a todo tipo de edificios, desde los edificios contemporáneos de cualquier tamaño hasta aquellos con una arquitectura clásica. Linea 5000 transmite robustez y alta calidad en todos sus colores.

Tres acabados bajo pedido.


Oro



Titanio



Acero

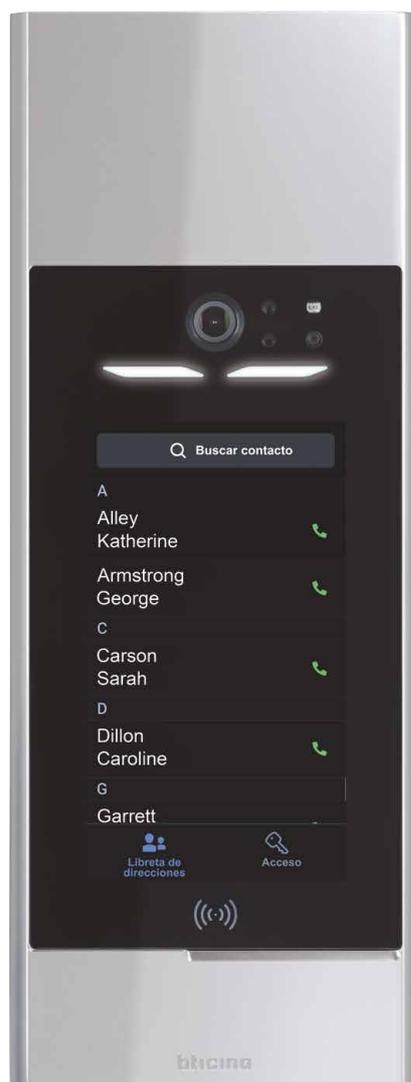

Linea 5000

Tecnología
BTicino de
2 hilos.

No cambia tus
hábitos de trabajo.
Las mismas reglas
de instalación que
para placas de calle
de 2 hilos.



Ideal para actualizar los sistemas existentes de videoportero de 2 hilos (por ejemplo, placas de calle Sfera o pulsadores clásicos con botones de latón). **Digitaliza tu antigua instalación con el nuevo Linea 5000 with Netatmo.** Es totalmente compatible con todos los dispositivos de la gama de videoporteros BTicino de 2 hilos: videoporteros de Clase 100 y Clase 300EOS, fuentes de alimentación y accesorios de la instalación.



Cámara HQ gran angular

Resolución: 5 megapíxeles

Filtros digitales

Campo de visión horizontal: (119°)

Ángulo de visión (diagonal): 151°

NOTA: la señal de vídeo digital HQ se transmite a los videoporteros mediante codificación PAL con una tecnología SCS BUS de 2 hilos.

Linea 5000 se adapta a todos los entornos residenciales.

Gracias a su tecnología de 2 hilos y a la posibilidad de personalizar el color del acabado, el logotipo de las instalaciones y el número de la casa, garantiza la máxima adaptabilidad en cualquier entorno residencial.

Edificio de apartamentos



Conjunto residencial



Chalet



Un enfoque sostenible.



Se activa únicamente cuando es necesario

Los sensores de proximidad y brillo garantizan la eficiencia energética, ya que la pantalla solo se activa cuando es necesario, de manera automática y exclusivamente cuando detecta presencia.



Aluminio reciclado

Los marcos de fijación de los módulos de Linea 5000 y los marcos de acabado están fabricados con **aluminio reciclado al 60 %**.

Linea 5000

Configuración inteligente con **Home + Project**





Una nueva experiencia. Totalmente digital.

Linea 5000 with Netatmo te permitirá «digitalizar» el trabajo, haciéndolo más eficiente y ofreciéndote una nueva experiencia de uso. Gracias a la App Home + Project, también será posible configurar, gestionar y actualizar digitalmente la placa exterior incluso de forma remota a través de un smartphone o un ordenador de forma rápida y sin necesidad de utilizar configuradores físicos. Con el nuevo Linea 5000 with Netatmo, el trabajo nunca había sido tan inteligente.


HOME + PROJECT ES UNA APP
TOTALMENTE GRATUITA Y SE PUEDE DESCARGAR
DESDE LA APP STORE Y GOOGLE PLAY



HOME + PROJECT

Linea 5000


Configura tu instalación de forma sencilla.

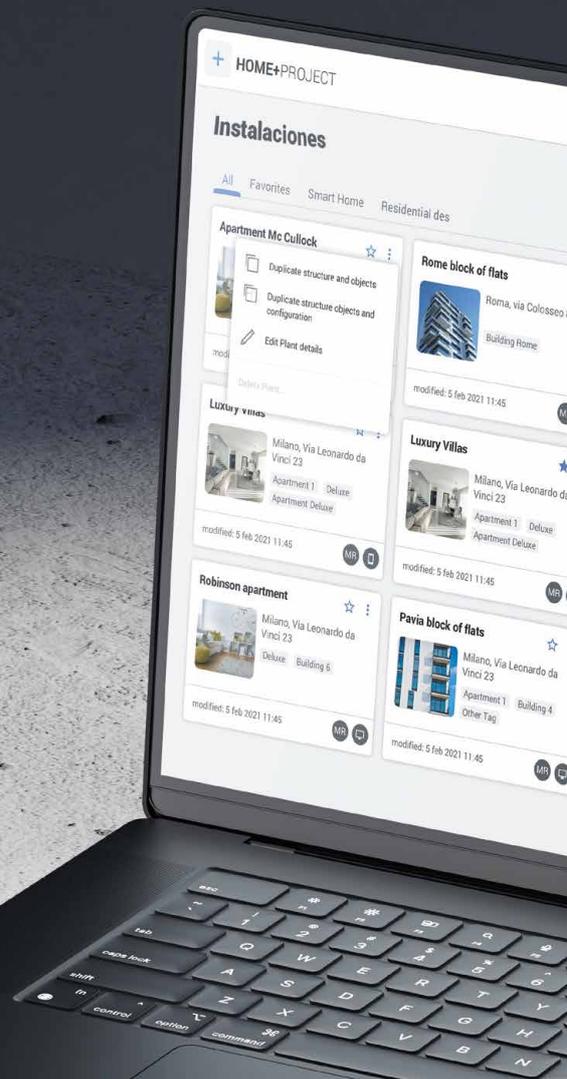

HOME + PROJECT.


Para diseñar, configurar y personalizar digitalmente la instalación de videoportero

HOME + PROJECT: una nueva herramienta de trabajo para el instalador. Disponible como versión de aplicación web para PC de sobremesa en <https://homeproject.legrand.com> y como versión App para dispositivos móviles para configuración in situ. La aplicación reconoce automáticamente los dispositivos de la instalación que hay que configurar, puede replicar proyectos archivados en otras viviendas y permite el mantenimiento remoto del sistema.

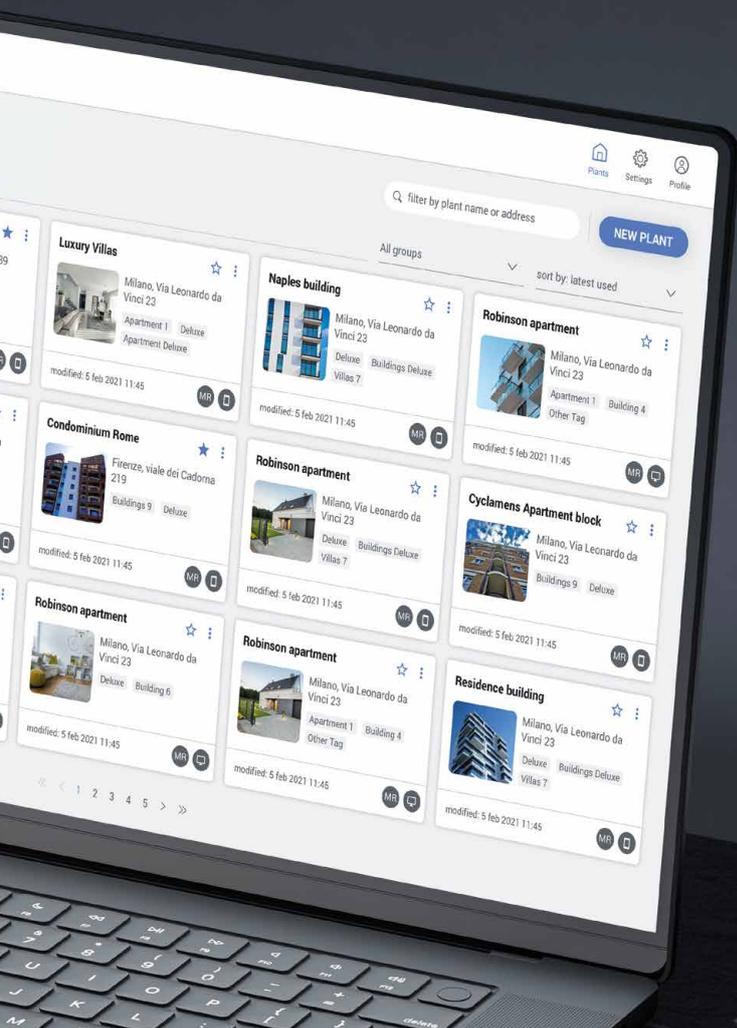

ACTITUD INTELIGENTE.

Gracias a su práctica función de «copiar / pegar», podrás olvidarte de tener que crear una nueva instalación desde cero cada vez; puedes copiar un proyecto similar y realizar solo los cambios necesarios para su personalización. Ahorra tiempo, sobre todo en el caso del diseño para edificios de apartamentos o urbanizaciones de casas adosadas.

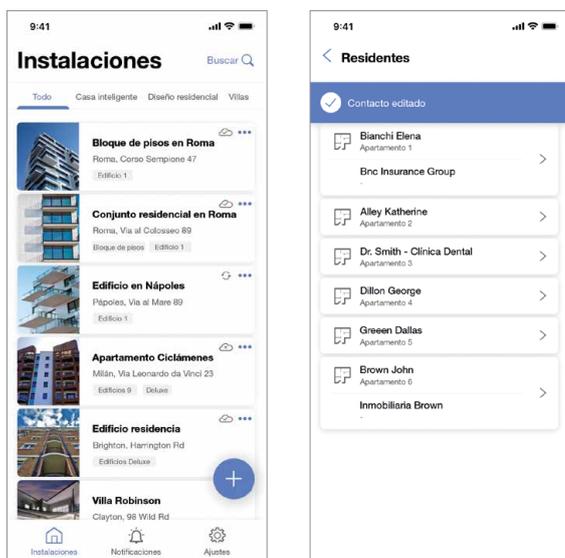

CAMBIAR LOS NOMBRES A DISTANCIA

Con esta herramienta digital, no solo se simplifica la configuración, sino también el mantenimiento y la personalización. Cambia los parámetros de tu instalación, actualiza el directorio de residentes y descárgate la nueva configuración de la placa exterior a distancia o directamente en el sitio mediante conexión Bluetooth.

Linea 5000


Adaptabilidad total.

Las amplias opciones de personalización, tanto físicas como digitales, permiten una libertad de expresión única. Posibilidad de personalizar el acabado, con marcos de diferentes colores, el logotipo de las instalaciones y el número de la casa, para una adaptabilidad total. De este modo, Linea 5000 with Netatmo resulta especialmente útil para **satisfacer las peticiones de personalización de arquitectos, estudios de diseño, promotores inmobiliarios y clientes.**




Personalización física de los marcos

Mediante una herramienta específica en línea, es posible personalizar los marcos. Los marcos que se quieran personalizar deben pedirse con las referencias personalizadas específicas (V/345101-02-03-04-05); ver las páginas del catálogo.

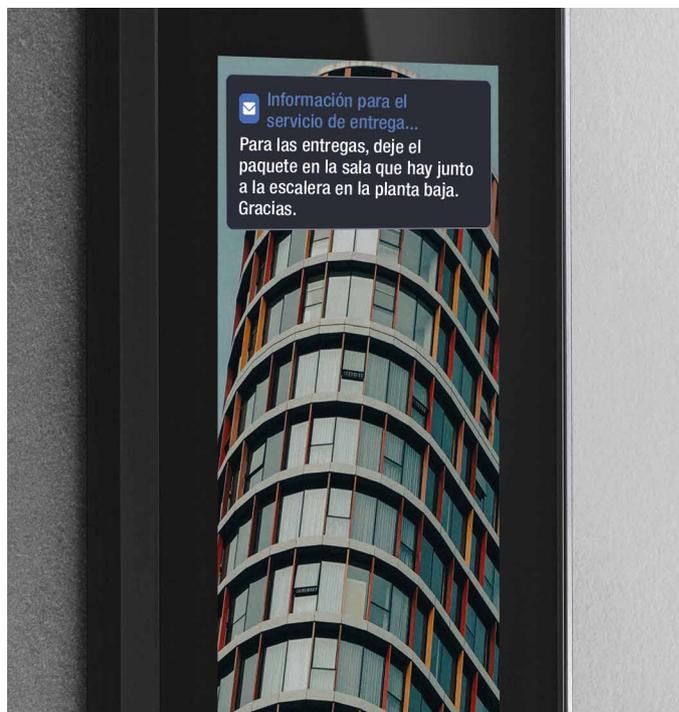

Personalización de la pantalla digital.


Se pueden personalizar las pantallas de visualización modificando los nombres de los residentes en la libreta de direcciones, el modo de visualización, la inserción de logotipos / direcciones y los mensajes para visitantes / transportistas, etc.

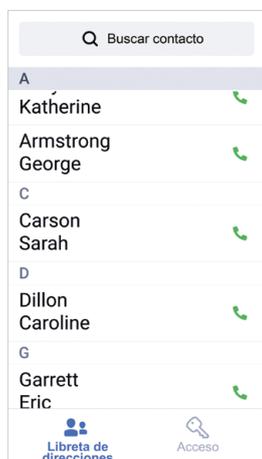


Modo claro: para un uso claro e intuitivo.



Modo oscuro: más cómodo para los ojos y ahorro de batería.

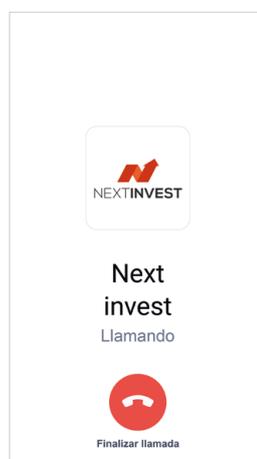

Logotipo de las instalaciones para añadir un toque personal.

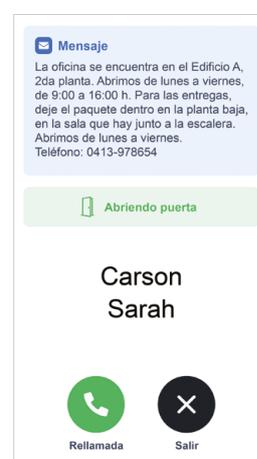

Mensajes personalizables para huéspedes de Airbnb, mensajeros y visitantes.

Linea 5000

Múltiples modos de llamada.
Llamada inteligente.



AGENDA

con una lista de los nombres de los residentes.


LLAMADA CON CÓDIGO (numérico o alfanumérico)

En este modo también existe la opción de tener la agenda de direcciones además del código.

EDIFICIO / ESCALERA / PLANTA / APARTAMENTO

Introduciendo la dirección exacta del piso al que se quiere llamar dentro de la instalación.

Múltiples modos de acceso. Acceso inteligente.

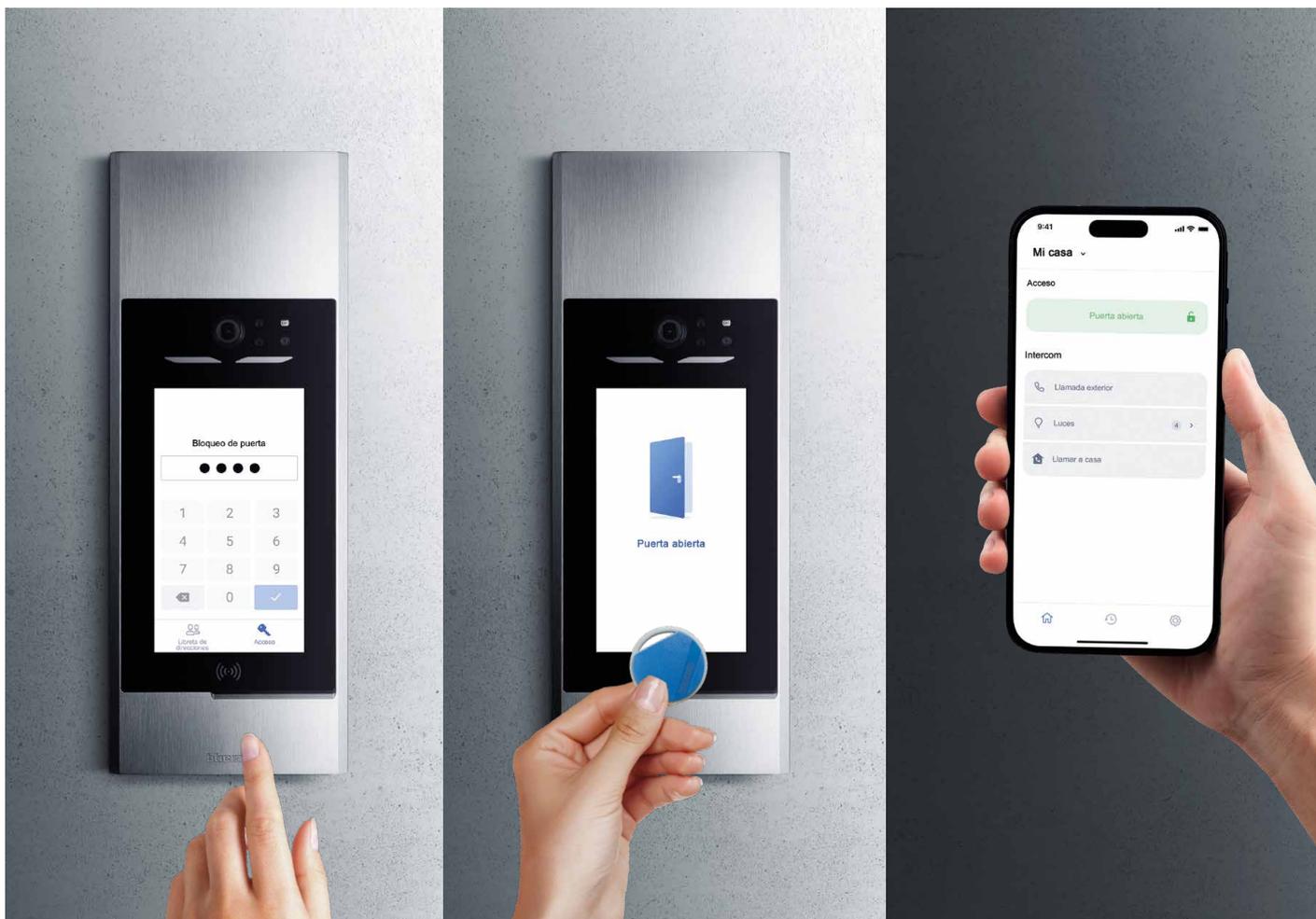

CÓDIGO NUMÉRICO

Prestablecido
(máx. 5 códigos de acceso también con fecha / hora programadas).

LLAVES ELECTRÓNICAS RFID

Preprogramado / grabado.
Llaves electrónicas disponibles en distintos colores.



SMARTPHONE


Con la App Home + Security mediante conexión Bluetooth.



Linea 5000

Conexiones y funciones - módulo display 345000

Visión frontal

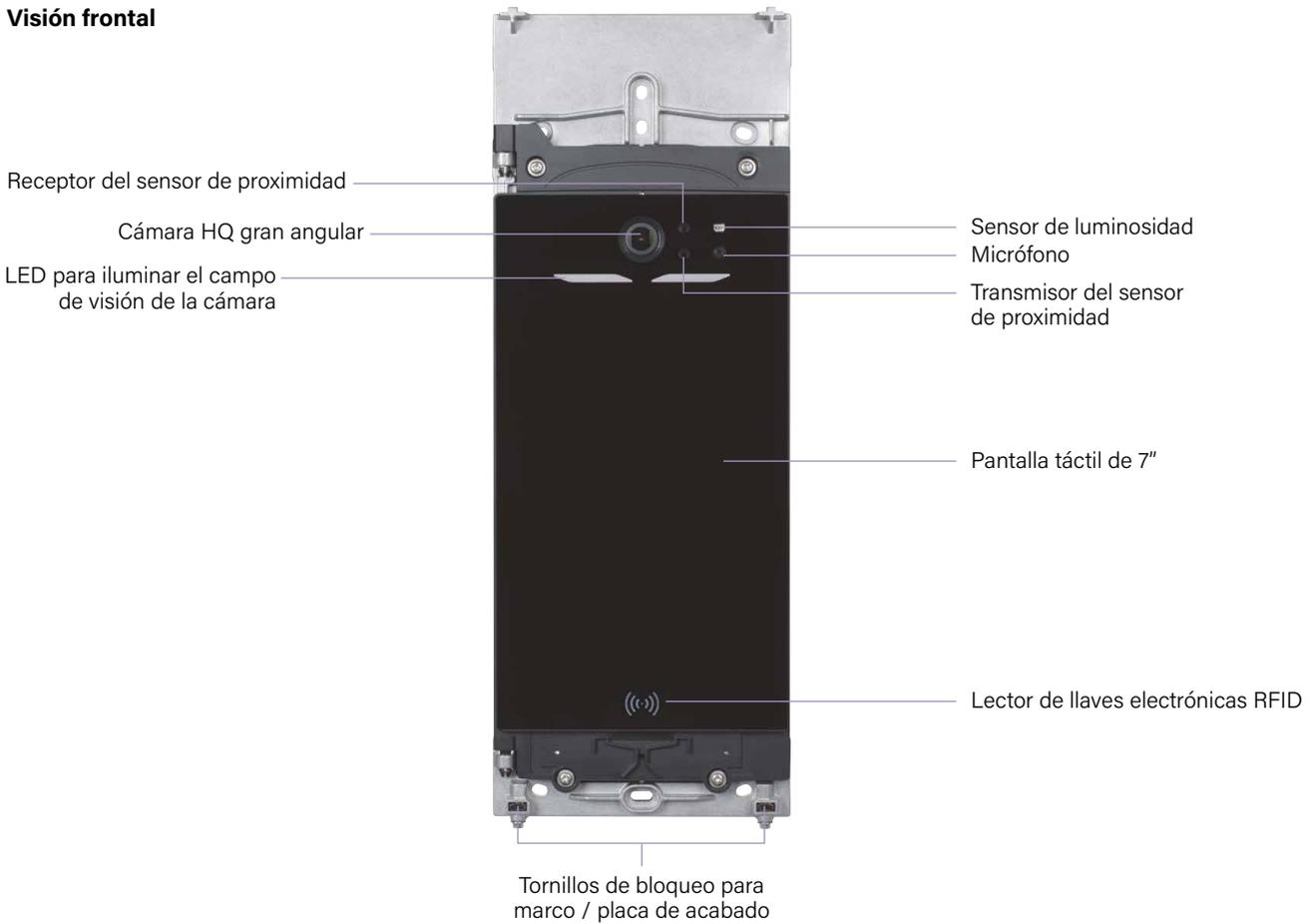


Visión trasera



Linea 5000

Características principales

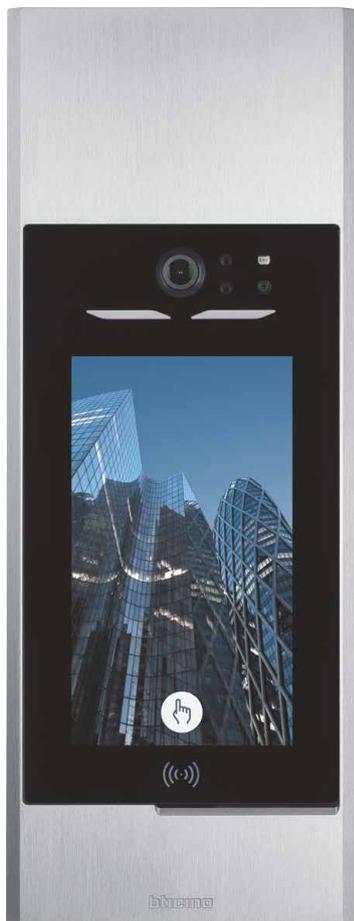

Módulo display

- Tecnología SCS BUS BTicino de 2 hilos;
- Cámara HQ gran angular de 5 megapíxeles;
- Pantalla táctil vertical de 7 pulgadas;
- Lector de llaves electrónicas RFID integrado;
- Grado de protección IP65;
- Grado de robustez IK08;
- Instalación empotrada;
- Instalación en superficie;
- Sensor crepuscular y visión nocturna;
- Micrófono digital con eliminador de eco;
- Mensaje vocal;
- Cambio de fondo - modo de visualización (claro / oscuro);
- Configuración local a través de Bluetooth;
- Configuración remota a través de Ethernet / wifi;
- Actualización de la libreta de direcciones de los residentes mediante App (H+P y H+S);
- Llamada directa a la central de conserjería (cuando exista);
- Compatible con el módulo teclado adicional.



Módulo teclado



Módulo acceso con RFID

Linea 5000

Módulos adicionales

La oferta de Linea 5000 with Netatmo también incluye 2 módulos complementarios adicionales que pueden instalarse en sistemas que dispongan de al menos 1 módulo display Linea 5000 referencia 345000.

■ Módulo teclado


Permite la activación de la cerradura eléctrica mediante código. Equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de indicación visual del estado de acceso y retroiluminación nocturna. Completar con un marco específico; puede utilizarse de forma independiente o en combinación con un módulo display. Instalable en caja de empotrar para 1 módulo, con caja de superficie o con accesorio específico con una composición 3+1.



Acabado en aluminio



Acabado en níquel

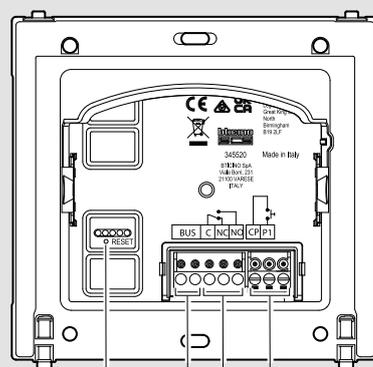

4 3 2 1

- 1 - Conexión para el pulsador abrepuertas local.
- 2 - Contactos de relé integrados.
- 3 - Conexión BUS SCS de 2 hilos.
- 4 - Botón de reseteo / restablecimiento de los valores de fábrica.




Linea 5000

Módulos adicionales

■ Módulo Acceso con RFID

Permite la activación de la cerradura eléctrica mediante una llave electrónica o a través de la App Home + Security mediante Bluetooth. Equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de leds para la indicación visual del estado de acceso y retroiluminación nocturna. Completar con un marco específico de acabado; puede instalarse en una caja de empotrar para 1 módulo o en una caja de pared para la instalación exterior.

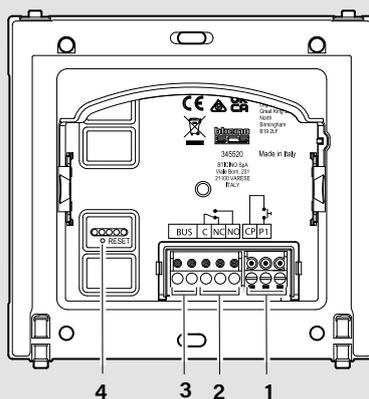

- 1 - Conexión para el pulsador abrepuertas local.
- 2 - Contactos de relé integrados.
- 3 - Conexión BUS SCS de 2 hilos.
- 4 - Botón de reseteo / restablecimiento de los valores de fábrica.


Linea 5000

Instalación multifamiliar

Diseñado para viviendas multifamiliares




Linea 5000 es **ideal para la «digitalización» de entornos multifamiliares** y lleva el acceso a los edificios modernos a otro nivel. Gracias a la tecnología de 2 hilos, se puede realizar cualquier tipo de instalación.

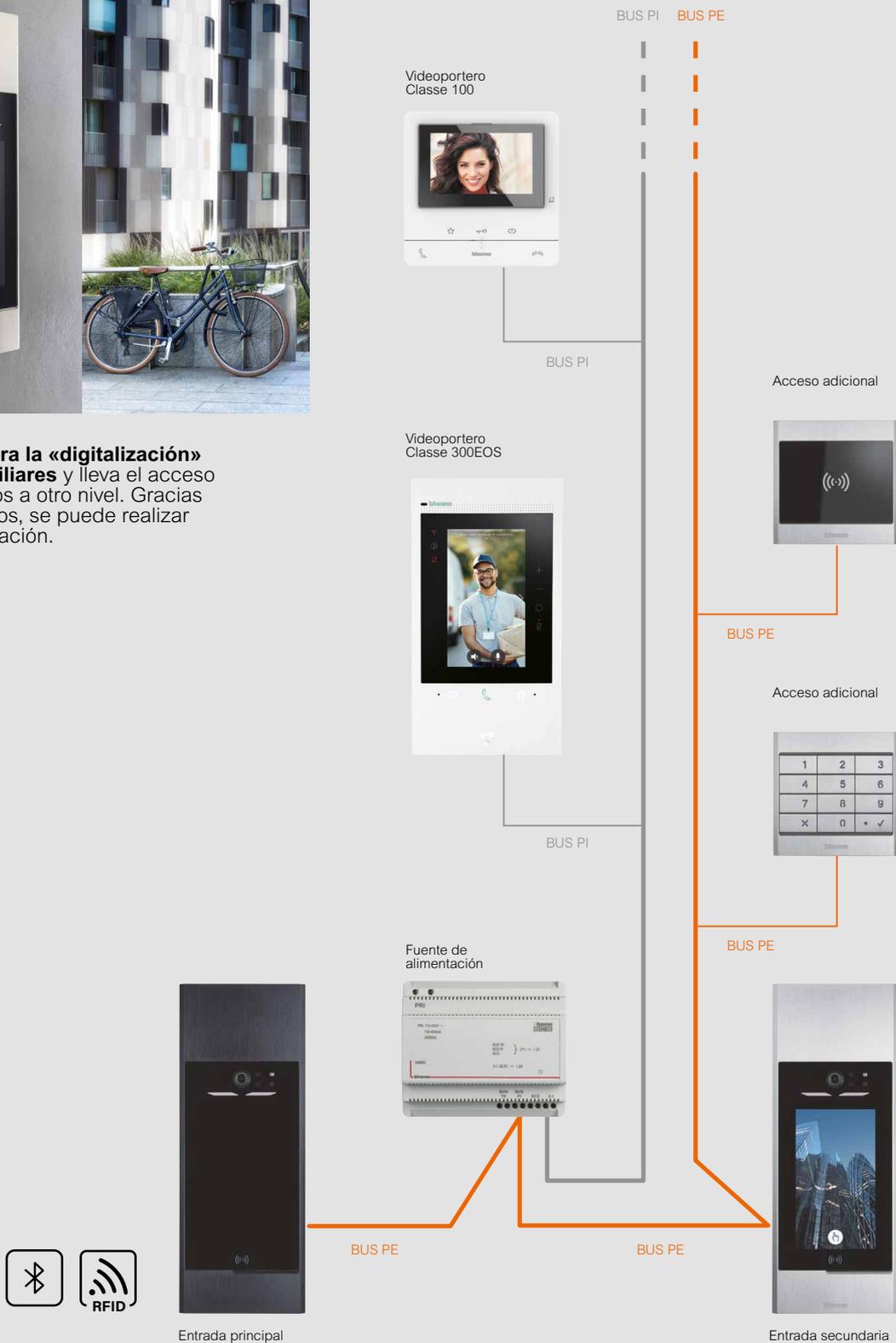

Linea 5000

Instalación unifamiliar - chalet

■ También es ideal para instalaciones pequeñas y viviendas uni- y bifamiliares

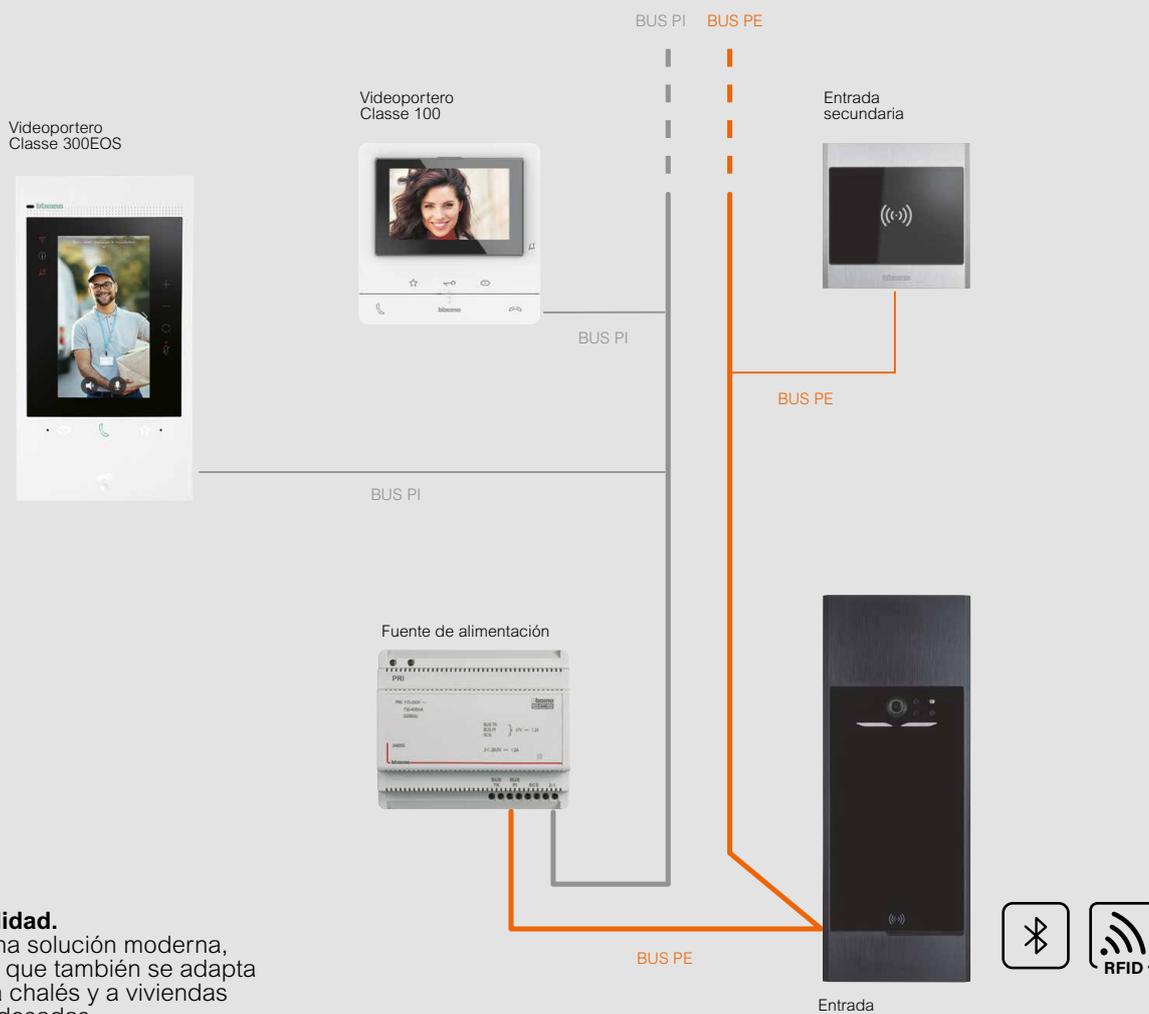

Máxima versatilidad.


Linea 5000 es una solución moderna, sencilla y rápida que también se adapta a la perfección a chalets y a viviendas unifamiliares y adosadas.

Linea 5000

Instalación del módulo display

La placa exterior Línea 5000 with Netatmo y sus módulos adicionales pueden instalarse en pared, empotrados o en superficie en diferentes combinaciones como se muestra en los siguientes ejemplos de instalación.

Instalación empotrada del módulo display

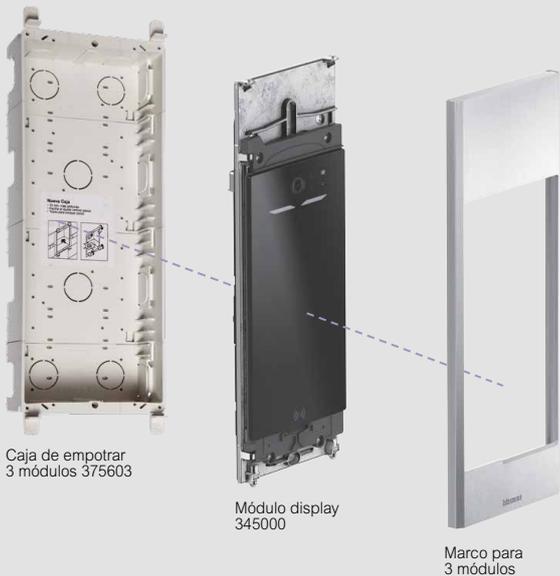

Marcos para 3 módulos

En catálogo



345101
Aluminio



345102
Níquel

Bajo pedido



345103
Oro



345104
Titanio



345105
Acero

Instalación en superficie del módulo display



Cajas de superficie con visera antilluvia para 3 módulos



345331
Aluminio




345332
Níquel

Linea 5000

Instalación de los módulos adicionales

Instalación de empotrada de módulos adicionales

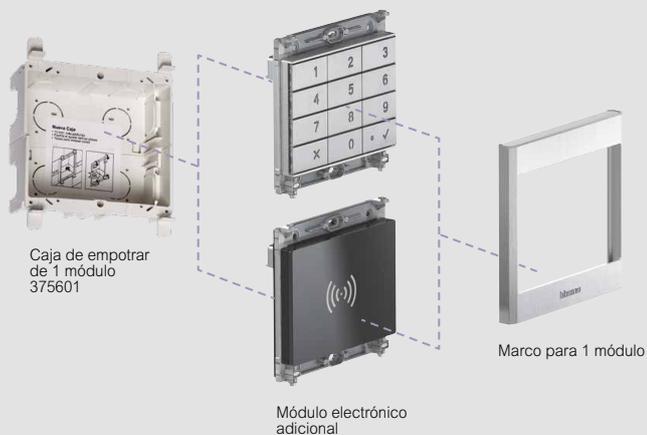

Marcos para 1 módulo



345201
Aluminio



345202
Níquel



345203
Oro



345204
Titanio



345205
Acero

Módulos adicionales

Módulos teclado



345500
Aluminio



345510
Níquel

Módulo Acceso con RFID



345520

Instalación en superficie de módulos adicionales



Cajas de superficie con visera antilluvia para 1 módulo



345311
Aluminio




345312
Níquel


Linea 5000

Instalación del módulo display + módulo adicional

Instalación empotrada (3 + 1) para el módulo display + módulo adicional

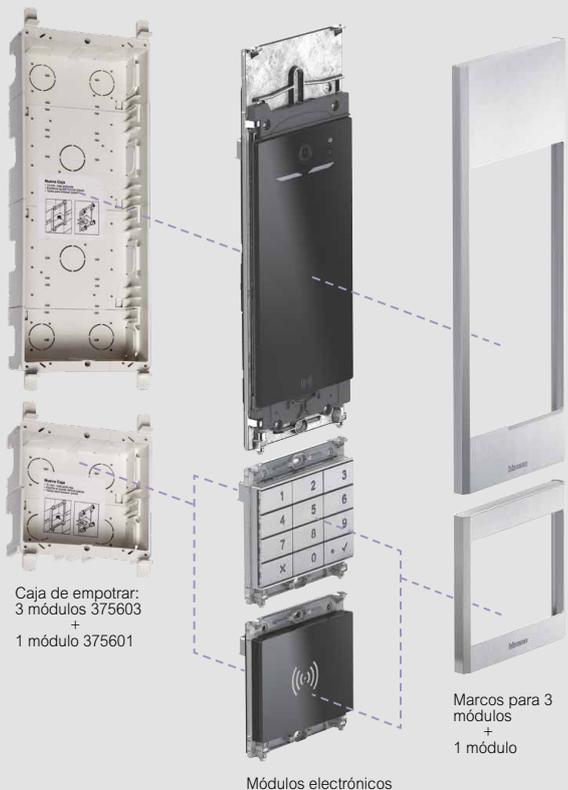

Instalación en superficie (3 + 1) para el módulo display + módulo adicional

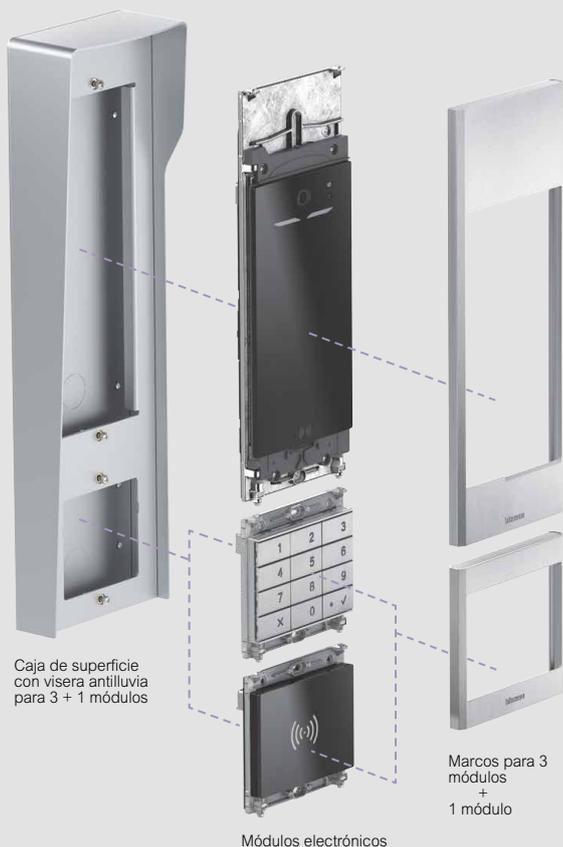

Marcos para 3 módulos

En catálogo



345101
Aluminio



345102
Níquel

Bajo pedido



345103
Oro



345104
Titanio



345105
Acero

Marcos para 1 módulo



345201
Aluminio



345202
Níquel



345203
Oro



345204
Titanio



345205
Acero

Módulos adicionales

Módulos teclado



345500
Aluminio



345510
Níquel

Cajas de superficie con visera antilluvia para (3 + 1) módulos



345341
Aluminio



345342
Níquel

Linea 5000 - Catálogo

Módulo display y marcos para 3 módulos



Referencia **Módulo display**

345000 **Módulo display 7" vertical con cámara HQ de gran angular (5 M pixeles).**

Módulo display y audio / vídeo que se combina con uno de los 5 marcos en diferentes acabados para instalaciones de 2 hilos. Equipado con una cámara HQ con un campo de visión de gran angular (119° horizontal - 151° diagonal), leds blancos para la iluminación y un sensor crepuscular para la visión nocturna. Pantalla táctil de 7" de alta resolución con cristal antirroturas (IK08), antihuellas y con sensor de proximidad para el encendido automático. Equipado con micrófono digital y eliminador de eco para un sonido óptimo. La interfaz gráfica, flexible y fácil de usar, se adapta a todo tipo de viviendas y permite elegir entre 3 modos de llamada diferentes: llamada con libreta de direcciones (lista de nombres de los residentes), llamada con código numérico o alfanumérico, y llamada con código lógico edificio-escalera-planta-apartamento.

La llamada directa a la central de conserjería y la personalización de logotipos en la página de inicio también lo hacen adecuado para entornos con conserjería o establecimientos comerciales. Gracias a sus funciones avanzadas como mensaje de voz, cambio automático de fondo (claro / oscuro), personalización de mensajes o instrucciones de bienvenida y códigos de acceso temporales, es adecuado para residentes y visitantes de todas las edades y capacidades. También admite diferentes modos de acceso al edificio: apertura con código, con llaves electrónicas RFID o con Bluetooth a través de la App Home + Security, la aplicación para residentes. La programación y la configuración requieren el uso de la aplicación Home + Project (App o PC), una herramienta digital para profesionales. Con esta herramienta, podrás realizar toda la configuración desde tu oficina, compartirla con otros profesionales y cargarla en el módulo display a través de Bluetooth. Los cambios en los nombres y códigos de acceso de los residentes se realizan de forma rápida e inteligente, in situ (mediante Bluetooth) o a distancia (si el módulo está conectado mediante wifi o Ethernet). Instalación con caja de empotrar para 3 módulos 375603 o caja de superficie 345331 o 345332. La apertura tipo libro del módulo permite un cableado sencillo y manejable. Permite la activación de una cerradura eléctrica conectada directamente a los bornes S+ y S- (impulsos de 18 V 4 A - 250 mA mantenidos sobre 30 ohmios máximo) y la conexión de un pulsador de apertura local en los bornes PL.

Referencia **Marcos en catálogo**

- 345101 **Marco para 3 módulos, acabado en aluminio**
Marco para 3 módulos en acabado aluminio para módulo display 345000
- 345102 **Marco para 3 módulos, acabado en níquel**
Igual que el 345101, pero acabado en níquel

Marcos bajo pedido

- 345103 **Marco para 3 módulos, acabado oro**
Marco para 3 módulos en acabado oro para módulo display 345000
- 345104 **Marco para 3 módulos, acabado en titanio**
Igual que el 345103, pero acabado en titanio
- 345105 **Marco para 3 módulos, acabado en acero**
Igual que el 345103, pero acabado en acero

Linea 5000 - Catálogo

Módulos adicionales y marcos para 1 módulo



345500



345510



345520



345201



345202



345203



345204



345205

Referencia **Módulos teclado**

345500 **Módulo teclado adicional acabado en aluminio**

Módulo teclado con botones acabados en aluminio para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que esté presente al menos un módulo display de Linea 5000 (345000). El módulo teclado está equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes (CP - P1) para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de un botón para restablecer la programación y de leds para indicar visualmente el estado del acceso y la retroiluminación nocturna. El dispositivo, al completarse con un marco específico, puede utilizarse de forma autónoma o combinado con un módulo display en una composición 3+1. Instalable en caja de empotrar para 1 módulo 375601 con caja de superficie para la instalación exterior 345311 o con accesorio especial 345341 con una composición 3+1.

345510 **Módulo teclado adicional acabado en níquel**

Igual que el 345500, pero acabado en NÍQUEL

Marcos para 1 módulo

345201 **Marco para 1 módulo, acabado en aluminio**

Marco para 1 módulo acabado en aluminio para módulos electrónicos 345500 - 345510 - 345520.

345202 **Marco para 1 módulo, acabado en níquel**

Igual que el 345201, pero acabado en níquel

345203 **Marco para 1 módulo, acabado oro**

Igual que el 345201, pero acabado oro

345204 **Marco para 1 módulo, acabado en titanio**

Igual que el 345201, pero acabado en titanio

345205 **Marco para 1 módulo, acabado en acero**

Igual que el 345201, pero acabado en acero


Referencia **Módulo Acceso con RFID**

345520 **Módulo Acceso adicional con RFID**

Módulo Acceso con RFID / Bluetooth para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que haya al menos un módulo display Linea 5000 (345000), mediante llave electrónica o mediante la App Home + Security vía bluetooth. El módulo de Acceso está equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes (CP - P1) para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de un botón para restablecer la programación y de leds para indicar visualmente el estado del acceso y la retroiluminación nocturna. El dispositivo, que debe completarse con un marco de acabado específico, puede instalarse en la caja de empotrar para 1 módulo 375601 o con la caja de pared para instalación exterior 345311 o 345312.

Linea 5000 - Catálogo

Accesorios

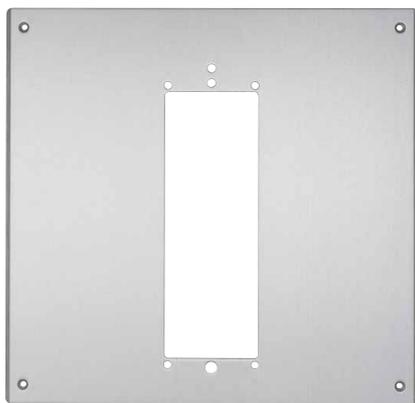

345111



345112



375601



375603



345311



345312



345331



345332



345341



345342

Referencia **Marcos XL**345111 **Marco XL, acabado en aluminio**

Marco XL acabado en aluminio que se utiliza para la instalación de la placa exterior Linea 5000 en sustitución de las placas de pulsadores existentes. Las dimensiones XL permiten una fácil sustitución tapando el hueco dejado por la placa existente, optimizada para tres cajas de 3 módulos, una al lado de la otra.

345112 **Marco XL, acabado en níquel**

Igual que el 345111, pero acabado en níquel

Referencia **Cajas de empotrar**375601 **Caja de empotrar de 1 módulo 375601**

Caja de empotrar de plástico, 1 módulo

375603 **Caja de empotrar para 3 módulos**

Caja de empotrar de plástico, 3 módulos

Cajas de superficie con visera antilluvia345311 **Caja de superficie para 1 módulo, acabado en aluminio**

Caja de superficie con visera antilluvia integrado para 1 módulo, acabado en aluminio

345312 **Caja de superficie para 1 módulo, acabado en níquel**

Igual que el 345311, pero acabado en níquel

345331 **Caja de superficie para 3 módulos, acabado en aluminio**

Caja de superficie con visera antilluvia integrado para 3 + 1 módulos, acabado en aluminio

345332 **Caja de superficie para 3 módulos, acabado en níquel**

Igual que el 345331, pero acabado en níquel

345341 **Caja de superficie para 4 módulos, acabado en aluminio**

Caja de superficie con visera antilluvia integrado para (3 + 1) módulos, acabado en aluminio

345342 **Caja de superficie para 4 módulos, acabado en níquel**

Igual que el 345341, pero acabado en níquel

Linea 5000 - Catálogo

Marcos personalizables

Piezas de recambio



V/345101



V/345102



V/345103



SP115



SP116



V/345104



V/345105

Referencia **Marcos personalizados para 3 módulos**

V/345101 **Marco para 3 módulos personalizable, acabado en aluminio**

Marco para 3 módulos personalizable bajo pedido con gráficos y logotipos especiales. Acabado en aluminio. Marco para complementar el módulo display 345000.

V/345102 **Marco para 3 módulos personalizable, acabado en níquel**

Igual que el V/345101, pero acabado en níquel

V/345103 **Marco para 3 módulos personalizable, acabado oro**

Igual que el V/345101, pero acabado oro

V/345104 **Marco para 3 módulos personalizable, acabado en titanio**

Igual que el V/345101, pero acabado en titanio

V/345105 **Marco para 3 módulos personalizable, acabado en acero**

Igual que el V/345101, pero acabado en acero

Referencia **Soporte - carcasa para 3 módulos**

SP115 **Carcasa soporte para 3 módulos**

Carcasa de soporte de recambio para 3 módulos en aluminio

Soporte - carcasa para 1 módulo

SP116 **Carcasa soporte para 1 módulo**

Carcasa de soporte de recambio para 1 módulo en aluminio



Para la personalización de los marcos con acabados personalizados, con logotipos, textos y gráficos específicos, utiliza la herramienta en línea accesible a través del software **YouDiagram**, el **configurador de videoporteros** www.linea5000custom.bticino.com

Linea 5000 - Catálogo

Llaves RFID programables



348200 348201 348202 348203



348204 348205 348206




Referencia **Llaves RFID programables**

- 348200 llave electrónica abrepuertas color negro
- 348201 llave electrónica abrepuertas color rojo
- 348202 llave electrónica abrepuertas color verde
- 348203 llave electrónica abrepuertas color azul
- 348204 llave electrónica abrepuertas color naranja
- 348205 llave electrónica abrepuertas color gris
- 348206 llave electrónica abrepuertas color amarillo




Dimensiones


Módulo display con cámara

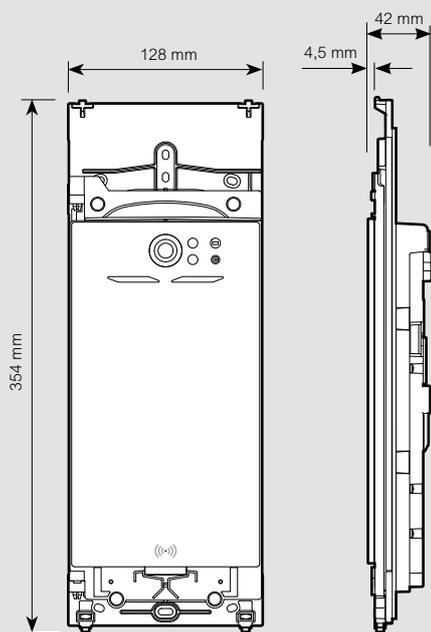

345000

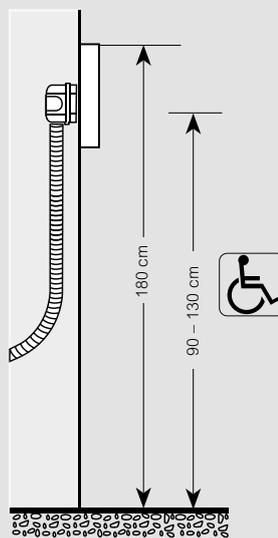


Marcos para 3 módulos ESTÁNDAR

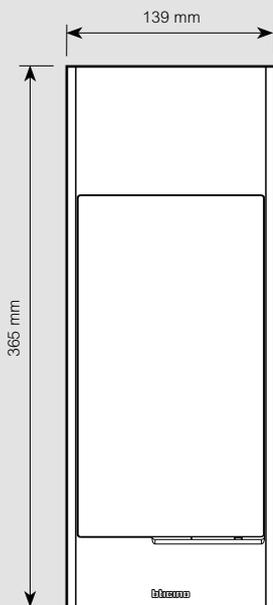

345101 - 345102 - 345103 - 345104 - 345105


Marcos para 3 módulos PERSONALIZABLES

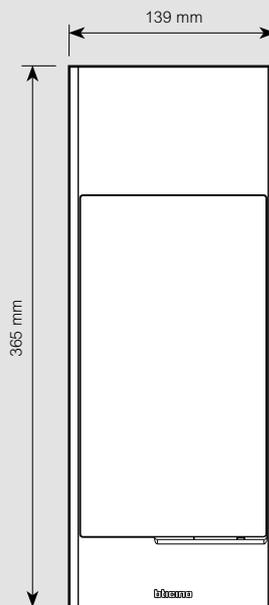

V/345101 - V/345102 - V/345103 - V/345104 - V/345105


Dimensiones

Módulos teclado

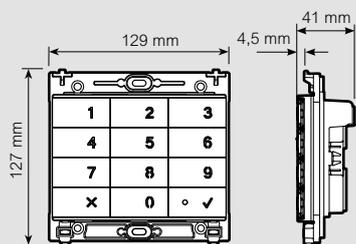


345500 - 345510

Módulo Acceso con RFID

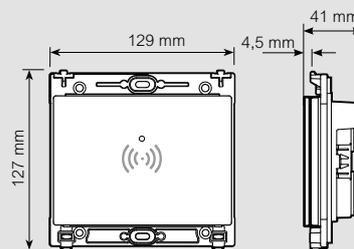


345520

Marcos para 1 módulo

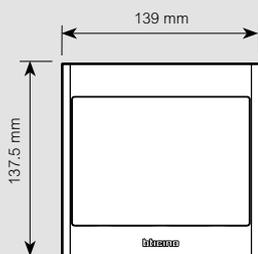


345201 - 345202 - 345203 - 345204 - 345205

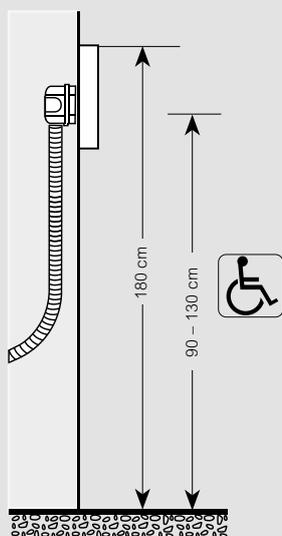


Dimensiones

Cajas de empotrar para 1 y 3 módulos

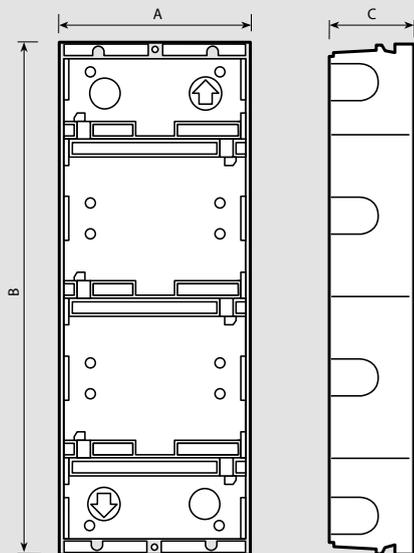


375601 - 375603

DIMENSIONES			
Referencia	A	B	C
375601	125	125	57,5
375603	125	320	57,5

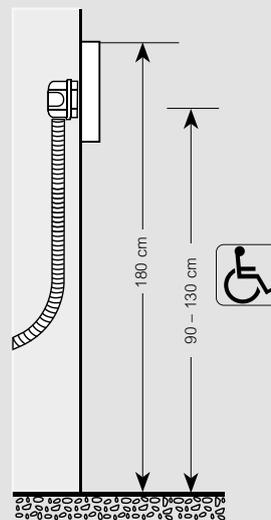


Cajas de superficie para 3 módulos

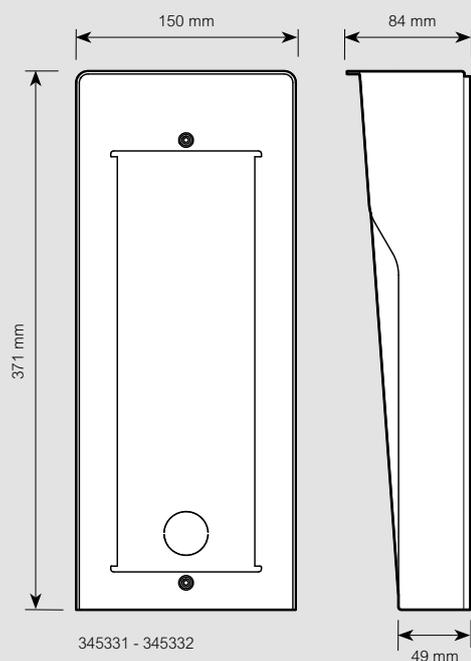


345331 - 345332

Cajas de superficie para 3 + 1 módulos

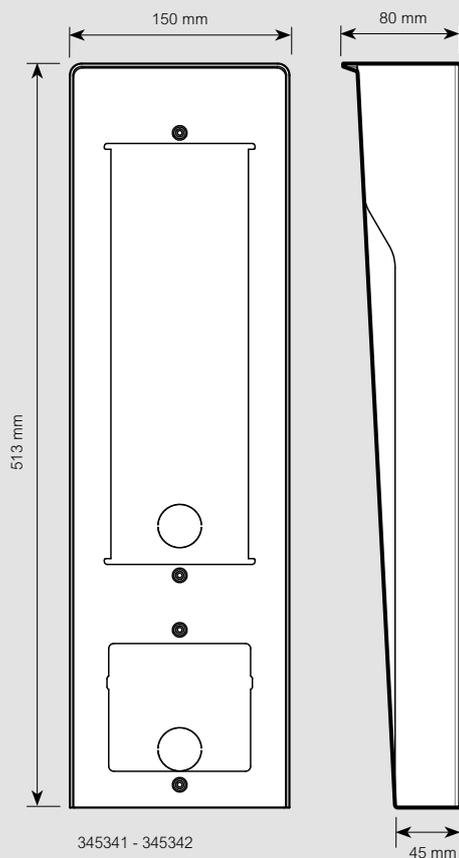

345341 - 345342


Cajas de superficie para 1 módulo

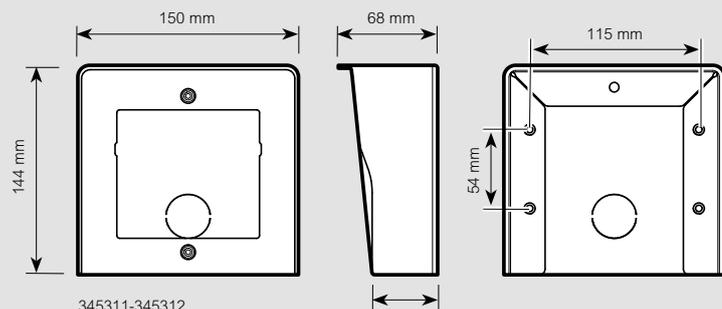


345311-345312

Dimensiones


Marcos XL

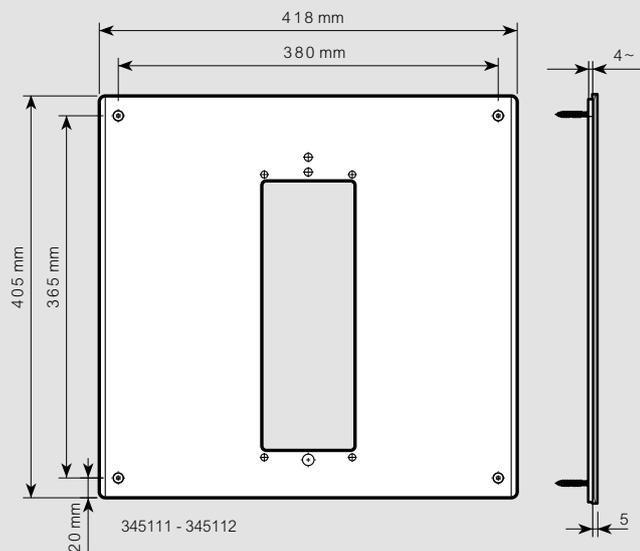

Carcasa - Soporte para 3 módulos

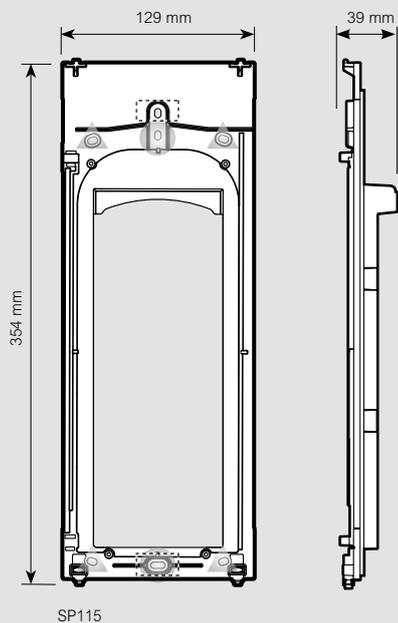

Carcasa - Soporte para 1 módulo

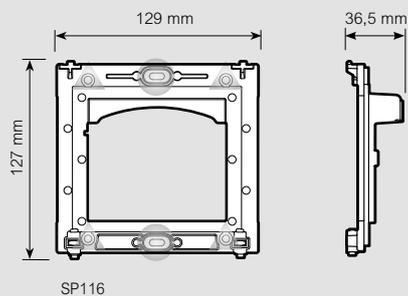


Linea 5000

Digital. Funcional.
Eficiente.



Software y herramientas en línea para diseñar, presupuestar y personalizar

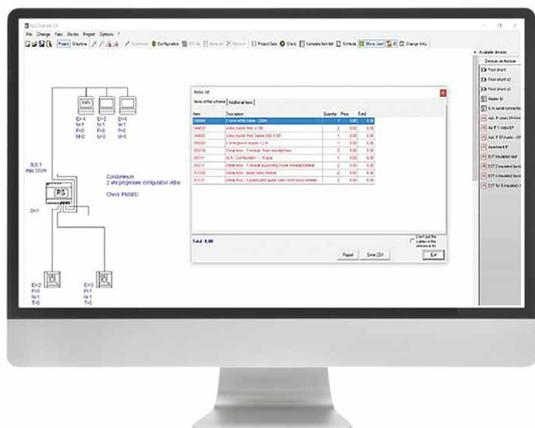

YouDiagram

Aplicación web para diseñar y presupuestar videoporteros BTicino (2 hilos, 8 hilos y analógico).

Permite el diseño del esquema de la instalación de un solo hilo, la exportación en formatos PDF y DXF, la selección y el acabado de los productos, la configuración de los dispositivos y la verificación del consumo de corriente.

Descárgalo en: <https://www.homesystems-legrandgroup.com/es/home>




Configurador de videoporteros

Aplicación web para la configuración y presupuestación de sistemas de videoportero para viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

Qué podrás hacer:

1. **Crear la instalación**, en función del tipo de sistema y de las características del inmueble.
2. **Obtener un presupuesto**. Al final de la configuración, se genera una lista detallada y completa de materiales.
3. **Acceder al proyecto en cualquier momento**. Acceso a tu área privada de usuario para consultar o modificar tu proyecto.

Accesible en: <https://www.tegui.es/configurador-web/>

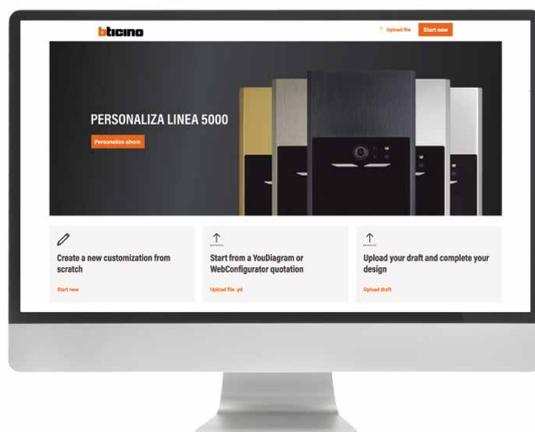

Herramienta de personalización en línea para el acabado de marcos de Linea 5000

Aplicación en línea para personalizar los marcos de Linea 5000 con textos, logotipos y gráficos específicos.

Una vez finalizada la personalización en línea, el usuario imprimirá un archivo PDF con un código único. El distribuidor recibirá este PDF del instalador / encargado y lo enviará a Legrand junto con el pedido. Internamente en Legrand, la tramitación de pedidos forma parte del flujo de «pedidos especiales».

Accesible en: www.linea5000custom.bticino.com

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
www.bticino.es



bticino.es



youtube.com/LegrandGroupEs



linkedin.com/company/LegrandGroupEs



twitter.com/BTicino_es



facebook.com/BTicino.es



instagram.com/bticino.es