




# 848650

Désignation : Moulure 60x40mm PVC blanc  
1 compartiment avec socle pré-percé

Référence : 848650  
EAN : 8595057610491

Description : fixation mur et plafond  
Couvercle double clips extérieure assurant une fixation plus robuste.  
Volume utile 1870mm<sup>2</sup>

Conditionnement : 8 barres de 2ML+/-10mm  
Unité : ML

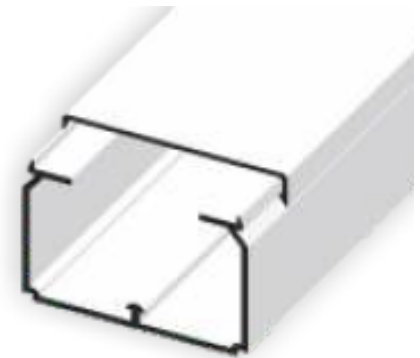

## Caractéristiques techniques :

Couleur : Blanc  
Matériel : PVC  
Indice de protection : IP4x/IK04  
Test au fils incandescent : 960°  
Certification : Classe A1-F  
Température d'utilisation : -5° à +60°C  
Normes : EN 50 085-1

## Accessoires :

Code 848651 embout moulure 60x40 blanc  
Code 848652 cache jonction 60x40 blanc  
Code 848653 angle plat 60x40 blanc  
Code 848654 angle T de dérivation 60x40 blanc  
Code 848655 cache angle intérieure variable 60x40 blanc  
Code 848656 cache angle extérieure variable 60x40 blanc  
Code 848657 agrafe pour tenue de câble  
Code 848653R angle plat rond 60x40, Ø moy 80mm, blanc  
Code 848654R angle T dérivation rond 60x40 blanc  
Code 848658 cloison de séparation

