

# AVD370

LED | E27



AVD370 är särskilt designad för att lysa upp offentliga miljöer - men ljusbilden fungerar lika fint i privata utrymmen.



## Move!

Ensto Move är armaturer med inbyggd rörelsedetektering. Ensto har två olika typer av sensorer: PIR (tänder på varm rörelse) och Radar (tänder på all rörelse) för att tillgodose alla önskningar vid rörelsedetektering.

## DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

“Designad armatur som passar perfekt i både offentlig- och privatmiljö.”

REMEMBER

MON *Kaoppa*  
 TUE *Tivist*  
 WED *Pyykit*  
 THU *Pyykit*  
 FRI *laaj. pyykit*  
 SAT  
 SUN *Vapaa!*



AVD370 PIR-sensorarmatur

### Konstruktion

- › Kupa av opalpolykarbonat eller glas
- › Stomme av aluminium
- › Färgtemperatur 3000K/4000K
- › LED-modell:
  - 14W, ljusflöde 1468 lm (3000 K), 1516 lm (4000 K),
  - 18W, ljusflöde 1842 lm (3000 K), 1902 lm (4000 K),
  - 3000 K och 4000 K, Ra >80, effektfaktor 0,9
- › Drifttemperatur -20 °C - + 25 °C
- › LED-modulens livslängd T<sub>a</sub>=25 °C:
  - >100 000 h (L70)
  - 100 000 h (L80)
  - 50 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd T<sub>a</sub>=25 °C:
  - 100 000 h (max. 10 % utfall)

### Styrning

- › AVD370 PIR ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet. Armatyren har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet.
- › AVD370 RADAR ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet. Armatyren har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet
- › 1-10 V
- › DALI
- › Switch Dim


### Montering

- › Tak- och väggmontage eller halvinfädd
- › Infällningsdjup 28 mm, håltagning ø 315 mm, kupans diameter ø 370 mm
- › Snabbkopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup> för installation med överkoppling, PIR-/RADAR-modeller 5x2,5 mm<sup>2</sup>+2x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
- PIR-modeller:
  - Takmontage max. 4 m höjd
  - Väggmontage 1,7-2,7 m höjd
- RADAR-modeller:
  - Takmontage max. 3,5 m höjd
  - Väggmontage 1,7-2,7 m höjd
- Lämplig för singel- och master/slav-montering
- Slavbelastning max 400VA, dock högst 6 armaturer i samma grupp
- Slavarmaturer från Enstos ordinarie armatur-sortiment

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde
<b>AVD370 LED</b>					
75 014 60	AVD370.114L	AVD370 LED 14W/840 IP44	LED	1,2	1516 lm
75 015 13	AVD370.114L/3K	AVD370 LED 14W/830 IP44	LED	1,2	1468 lm
75 011 65	AVD370.118L	AVD370 LED 18W/840 IP44	LED	1,2	1902 lm
75 011 77	AVD370.118L/3K	AVD370 LED 18W/830 IP44	LED	1,2	1842 lm
<b>AVD370 LED glas kupa</b>					
75 014 61	AVD370.114LG	AVD370 LED 14W/840 IP44 GLAS	LED	1,7	1366 lm
75 015 14	AVD370.114LG/3K	AVD370 LED 14W/830 IP44 GLAS	LED	1,7	1322 lm
75 011 66	AVD370.118LG	AVD370 LED 18W/840 IP44 GLAS	LED	1,7	1705 lm
75 011 78	AVD370.118LG/3K	AVD370 LED 18W/830 IP44 GLAS	LED	1,7	1651 lm
<b>AVD370 LED DIM 1-10V</b>					
75 014 69	AVD370.114DL	AVD370 LED DIM 14W/840 IP44	LED	1,2	1516 lm
75 015 17	AVD370.114DL/3K	AVD370 LED DIM 14W/830 IP44	LED	1,2	1468 lm
75 011 70	AVD370.118DL	AVD370 LED DIM 18W/840 IP44	LED	1,2	1902 lm
75 011 81	AVD370.118DL/3K	AVD370 LED DIM 18W/830 IP44	LED	1,2	1842 lm
<b>AVD370 LED DIM 1-10V glas kupa</b>					
75 015 05	AVD370.114DLG	AVD370 LED DIM 14W/840 GLAS	LED	1,7	1366 lm
75 015 18	AVD370.114DLG/3K	AVD370 LED DIM 14W/830 GLAS	LED	1,7	1322 lm
75 011 71	AVD370.118DLG	AVD370 LED DIM 18W/840 GLAS	LED	1,7	1705 lm
75 011 82	AVD370.118DLG/3K	AVD370 LED DIM 18W/830 GLAS	LED	1,7	1651 lm



E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde
<b>AVD370 LED DIM DALI/SWITCH</b>					
75 015 11	AVD370.114DDL	AVD370 LED DALI SWITCH 14W/840	LED	1,2	1516 lm
75 015 23	AVD370.114DDL/3K	AVD370 LED DALI SWITCH 14W/830	LED	1,2	1468 lm
75 015 12	AVD370.114DDLGL	AVD370 LED DALI SWITCH 14W/840 GL	LED	1,7	1366 lm
75 015 24	AVD370.114DDLGL/3K	AVD370 LED DALI SWITCH 14W/830 GL	LED	1,7	1322 lm
75 011 75	AVD370.118DDL	AVD370 LED DALI SWITCH 18W/840	LED	1,2	1902 lm
75 011 85	AVD370.118DDL/3K	AVD370 LED DALI SWITCH 18W/830	LED	1,2	1842 lm
75 011 76	AVD370.118DDLGL	AVD370 LED DALI SWITCH 18W/840 GL	LED	1,7	1705 lm
75 011 86	AVD370.118DDLGL/3K	AVD370 LED DALI SWITCH 18W/830 GL	LED	1,7	1651 lm
<b>AVD370 LED PIR on/off</b>					
75 014 62	AVD370.1144L	AVD370 LED PIR 14W/840 IP44	LED	1,2	1516 lm
75 015 15	AVD370.1144L/3K	AVD370 LED PIR 14W/830 IP44	LED	1,2	1468 lm
75 011 67	AVD370.1184L	AVD370 LED PIR 18W/840 IP44	LED	1,2	1902 lm
75 011 79	AVD370.1184L/3K	AVD370 LED PIR 18W/830 IP44	LED	1,2	1842 lm
<b>AVD370 LED Radar on/off glas kupa</b>					
75 014 63	AVD370.1149LG	AVD370 LED RADAR 14W/840 IP44	LED	1,9	1366 lm
75 015 16	AVD370.1149LG/3K	AVD370 LED RADAR 14W/830 IP44	LED	1,9	1322 lm
75 011 68	AVD370.1189LG	AVD370 LED RADAR 18W/840 IP44	LED	1,9	1705 lm
75 011 80	AVD370.1189LG/3K	AVD370 LED RADAR 18W/830 IP44	LED	1,9	1651 lm
<b>AVD370 LED PIR grundljus. Lyser konstant med ca 5%, PIR styr belysning till 100%. Grundljuset kan stängas av 1h efter senaste rörelse om så önskas. OBS! 6-ledare vid master/slav</b>					
75 015 06	AVD370.1145DL	AVD370 LED PIR DIM 14W/840	LED	1,2	1516 lm
75 015 21	AVD370.1145DL/3K	AVD370 LED PIR DIM 14W/830	LED	1,2	1468 lm
75 011 72	AVD370.1185DL	AVD370 LED PIR DIM 18W/840	LED	1,2	1902 lm
75 011 83	AVD370.1185DL/3K	AVD370 LED PIR DIM 18W/830	LED	1,2	1842 lm
<b>AVD370 LED Radar grundljus och glas kupa. Lyser konstant med ca 5%, radar styr belysningen till 100%. 4-ledare vid master/slav</b>					
75 015 07	AVD370.1149DLG	AVD370 LED RADAR DIM 14W/840	LED	1,9	1366 lm
75 015 22	AVD370.1149DLG/3K	AVD370 LED RADAR DIM 14W/830	LED	1,9	1322 lm
75 011 73	AVD370.1189DLG	AVD370 LED RADAR DIM 18W/840	LED	1,9	1705 lm
75 011 84	AVD370.1189DLG/3K	AVD370 LED RADAR DIM 18W/830	LED	1,9	1651 lm
<b>AVD370 LED med batteri back-up</b>					
75 014 64	AVD370.114L/1M	AVD370 LED BATTERI 14W/840	LED	1,6	1516 lm
75 011 69	AVD370.118L/1M	AVD370 LED BATTERI 18W/840	LED	1,6	1902 lm
75 015 10	AVD370.1145DL/1M	AVD370 LED PIR DIM BAT 14W/840	LED	1,6	1516 lm
75 011 74	AVD370.1185DL/1M	AVD370 LED PIR DIM BAT 18W/840	LED	1,6	1902 lm
<b>AVD370 med polykarbonat kupa</b>					
75 358 76	AVD370	AVD370 2xE27	E27	0,9	
<b>AVD370 med glas kupa</b>					
75 023 29	AVD370.01PE27G	AVD370 1xE27 GLAS	E27	1,6	
75 023 30	AVD370.02PE27G	AVD370 2xE27 GLAS	E27	1,7	
<b>AVD370 tillbehör</b>					
75 358 28	AVL370	INFÄLLNADSDETALJER AVD370			
75 358 07	AVL372	MODULPLATTA 600X600MM AVD370			

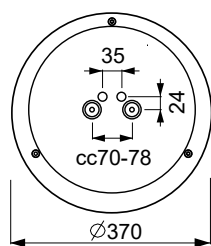

AVD370



AVD370 ger det lilla extra ur  
en plafond. Design, funktion  
och perfekt ljus ut ur kupan.