

AVR20 ja AVR6

E27



Kestävät pallovalaisimet sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle esim. pesutiloihin, varastoihin tai eteisiin, ulos seinä- ja kattovalaisimiksi.



“Yksinkertainen ja helppo, käy mihin vain.”



AVR20.1



AVR6




AVR6MP

Rakenne


- › Kupu polykarbonaattia
- › Runko polyesteriä
- › Lampunpidin lämmönkestävää kestumuovia
- › AVR6 toimitetaan ilman kupua
- › AVR6-valaisimiin sopivat kaikki A85-standardin kierrekuvut
- › AVR20/21 IP44 kuvulla

Asennus

- › AVR20 asennetaan pintaan uppojakorasiin päälle
- › AVR20.1 sisältää pinnallisen jakorasiin
- › AVR6 ryhmäjohtoon haaroitusmahdollisuus mukana olevassa pintarasiassa

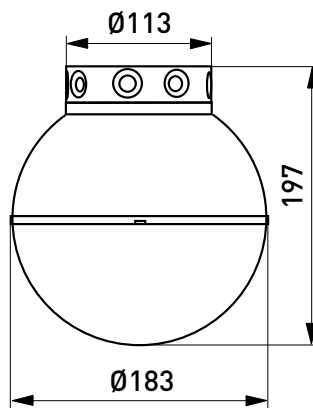

AVR20.1

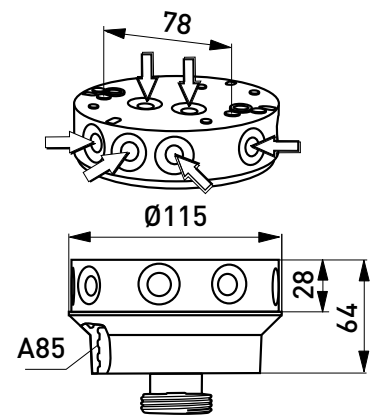

AVR6

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Lisätiedot
AVR20 valaisimet					
41 170 33	AVR20	1x60W A60/E27 230V	E27	0,3	sisältää 2 kpl valaisimia
41 170 42	AVR20.1	1x60W A60/E27 230V	E27	0,4	sisältää 2 kpl valaisimia
AVR6 valaisimet					
41 170 39	AVR6	1x60W A60/E27 230V	E27	0,2	
41 170 40	AVR6MP	6kpl AVR6 1x60W A60/E27	E27	1,6	

