

AVR20 och AVR6

E27



AVR20 - Hållbar globarmatur för t ex källarlokalerna, vindsutrymmen, sekundära utrymmen eller som enkel tillfälligbelysning. Levereras med smidig dosa för ytmontage.

AVR6 - Plastbeslag för källare och förråd. Passar alla kupor med A85 skruvhals. Levereras utan kupa.



”Enkel och klassisk.”



AVR20.11




AVR6

Konstruktion


- › Kupa och stomme av polykarbonat
- › Lamphållare i värmebeständig termoplast
- › AVR6 levereras utan kupa
- › AVR6 passar tillsammans med kupor som har A85 skruvhals
- › AVR20 är IP44

Montering

- › AVR20 monteras utanpåliggande tillsammans med dosa som ingår i leveransen
- › AVR6 monteras utanpåliggande tillsammans med dosa som ingår i leveransen

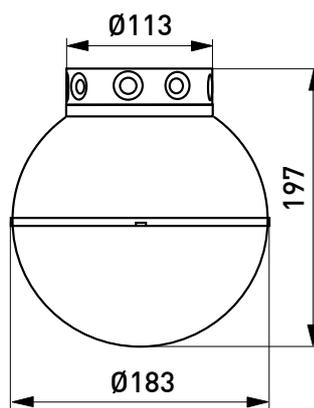

AVR20.11

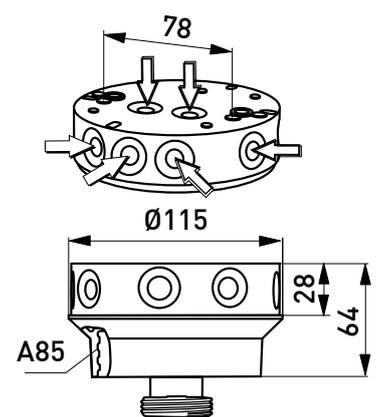

AVR6

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Övrig information
AVR20 för E27					
75 101 63	AVR20.11	AVR20.11 60W/E27	E27	0,3	
AVR6 för E27					
75 031 13	AVR6	AVR6 SOCKEL E27/60W A85	E27	0,2	

