



AVR51.11L

## AVR51/52

LED

AVR51/52 har en robust konstruktion och är lämplig för inomhus- och utomhusbruk när man vill ha en skylt som behöver lysas upp. Ljuskällan lyser upp skylten där den önskade informationen klistras på eller med fördel graveras in. Armaturen användas bäst som belysning för husnummer på fastigheter, rumsnummer på hotell samt info- och logoskylt.



“Används bäst som husnummer samt info- och logoskylt.”



AVR51.11LV



AVR52.11L




AVR52.11LV

### Konstruktion

- › Stomme av formgjuten aluminium
- › Skylt av akryl
- › LED-modell:
  - Totaleffekt 2W
  - 4000 K, Ra > 80
  - Drifttemperatur -30 °C – + 30 °C
  - LED-modulens livslängd 50 000 h (L70), T<sub>a</sub>=30 °C

### Montering

- › Vägg- eller takmontage, 3x2,5 mm<sup>2</sup>

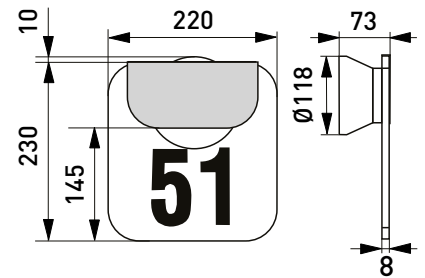

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Model	Färg	Kg
AVR51/52 LED Sign						
75 506 15	AVR51.11L	AVR51 2W/840 LED SVART IP65	LED	kvadrat	svart	1,2
75 506 16	AVR51.11LV	AVR51 2W/840 LED VIT IP65	LED	kvadrat	vit	1,2
75 506 17	AVR52.11L	AVR52 2W/840 LED SVART IP65	LED	rektangulär	svart	1,3
75 506 18	AVR52.11LV	AVR52 2W/840 LED VIT IP65	LED	rektangulär	vit	1,3

