

# Aino Ramppi

LED

Linjakkaan ja ohuen muotoilunsa ansiosta Aino Ramppi on erinomainen ratkaisu perustoimistoista arkkitehtonisesti vaativiin kohteisiin. Pitkän, yhtenäisen rungon omaava valaisin on parhaimmillaan toimistoissa, auloissa ja neuvotteluhuoneissa.

## Optics

Enston valaisimissa on monipuolinen valikoima optisia ratkaisuja; symmetrinen, leveä, ylävalo ja moni muu optinen ratkaisu on meille perusvalikoimaa. Tuoteperheistämme löydät useita valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja juuri sinun projektiisi.

## DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennuksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

## Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



“Kaunis Aino saatavana myös ramppiversiona.”



AIL18493

### Rakenne

- › Runko valkoiseksi (RAL 9016) pulverimaalattua alumiiniprofiilia
- › Häikäisysoja uritettua satiiniakryyliä (93)
- › Alavalomallit
- › LED-mallit satiiniakryylikuvulla:  
Ottoteho 44W, valaisimen valovirta 5024 lm  
Vakio ja DALI -mallit  
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,95  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C  
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

### Asennus


- › Vajjeriripustus
- › Asennus suoraan kattopintaan tai ripustus-  
kiskoon toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä.  
Huom! Valaisimen kytkentä tehtävä ennen  
kiinnitystä kattoon tai valaisinripustuskiskoon.
- › -o- 3x1,5 mm<sup>2</sup> tai 5x1,5 mm<sup>2</sup> (DALI), kytkentä-  
piste valaisimen päädyssä
- › Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen



RVLX04

### Tilauksesta

- › Aino Ramppi LED:  
AIL110493, ottoteho 52W, valovirta  
6014 lm, pituus 2830 mm, paino 8 kg
- › Ohjattavat mallit:  
DALI (ED)
- › Liitosjohdolla
- › Harmaana (RAL 9006)
- › Valaisinkohtaisella sensorilla varustetut  
mallit

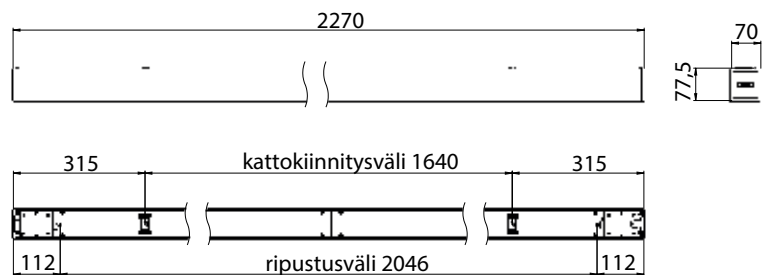

Aino Ramppi LED AIL18493

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Ohjaus
LED-alavalomallit - satiinikupu						
42 606 90	AIL18493	AIL18493 LED 44W/840 AC F	LED	7,0	2270	
42 606 91	AIL18493ED	AIL18493ED LED 44W/840 AC F DA	LED	7,0	2270	DALI