


Aino

LED

Aino är en elegant och stilfull LED-armatur för upphängning i allmänna utrymmen. Lämpliga användningsområden är bl a kontor, korridorer och entréer.

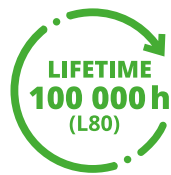

Optics

Enstos armaturer har flera olika optiska lösningar att välja mellan för att passa in i era projekt och marknadens krav.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.



”Stilfull armatur med många möjligheter.”



AIL14493

Konstruktion

- › Stomme i vit (RAL 9016) pulverlackerad aluminiumprofil
- › Bländskydd räfflad satinakryl (93)
- › Modeller:
Nedljus
Upp/nedljus (Y), ca 20 % (LED), dammskydd av klar akrylplast
- › LED-modeller med satinakrylkupa:
Totaleffekt och ljusflöde se tabell
4000 K, Ra >80, effektfaktor 0,98 eller 0,90 (DALI)
Drifttemperatur -20 °C – +30 °C
- › LED-modulens livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (max. 10 % utfall)

Styrning

- › DALI (ED)

Montering

- › Vajerupphängning
- › Montering dikt tak eller dikt armaturskena med hjälp av medföljande fästen
- › -o- 5x2,5 mm² i armaturens gavlar
- › AIRK rampmonteringssatser för rak eller 90° rampmontering av armaturen. Satserna innehåller skarvstycke och fästskruvar.
- › Monteringstillbehör beställs separat




Mot order

- › Dragströmställare, anslutningskabel
- › Modeller med armaturspecifika sensorer


E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Socket	Kg	A	E	Ljusflöde	Styrning
Aino LED Nedljus, satinkupa									
70 129 34	AIL14493	AINO LED 22W/840	22W	LED	3,3	1170		2512 lm	
70 129 43	AIL14493ED	AINO LED 22W/840 DALI	22W	LED	3,3	1170		2512 lm	DALI
70 129 44	AIL15493	AINO LED 26W/840	26W	LED	4,1	1450		3007 lm	
70 129 47	AIL15493ED	AINO LED 26W/840 DALI	26W	LED	4,1	1450		3007 lm	DALI
Aino LED Nedljus, uppljus 20%, satinkupa									
70 129 50	AIL14493Y	AINO LED 27W/840 20% UPP	27W	LED	3,3	1170		3140 lm	
70 129 58	AIL14493YED	AINO LED 27W/840 20% DALI UPP	27W	LED	3,3	1170		3140 lm	DALI
70 129 59	AIL15493Y	AINO LED 30W/840 20% UPP	30W	LED	4,1	1450		3643 lm	
70 129 60	AIL15493YED	AINO LED 30W/840 20% DALI UPP	30W	LED	4,1	1450		3643 lm	DALI
Aino tillbehör									
70 129 93	RVLX04	VAJERUPPHÄNG 1,5M TAKKOPP 31MM	vajerupphäng 1,5M						
70 129 96	AIRK	RAMPFÄSTE RAK	rampfäste rak						
70 129 97	AIRKL90	RAMPFÄSTE 90GR VÄNSTER	rampfäste 90gr vänster						
70 129 98	AIRKR90	RAMPFÄSTE 90GR HÖGER	rampfäste 90gr höger						
	UKAIL144	INF.RAM LED 1170							
	UKAI154	INF.RAM LED 1450							





Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
AIL...	22	36	37	61
AIL...ED	22	36	37	61

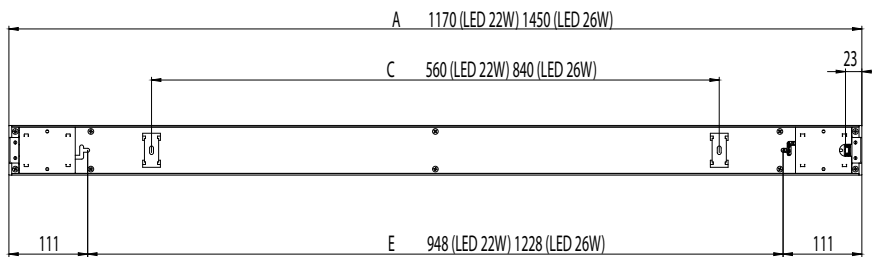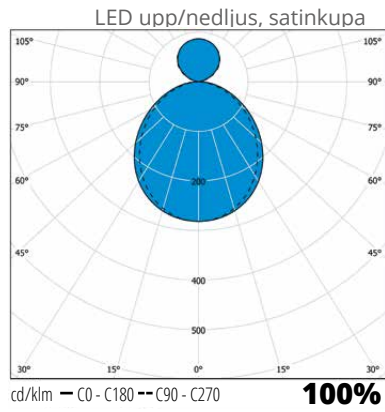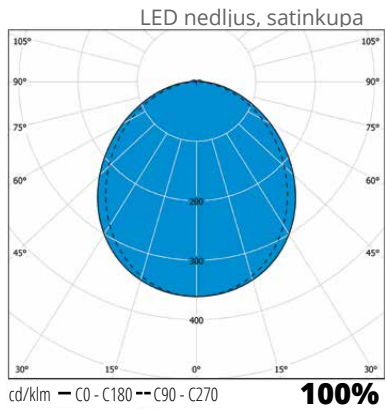


Aino nedljus

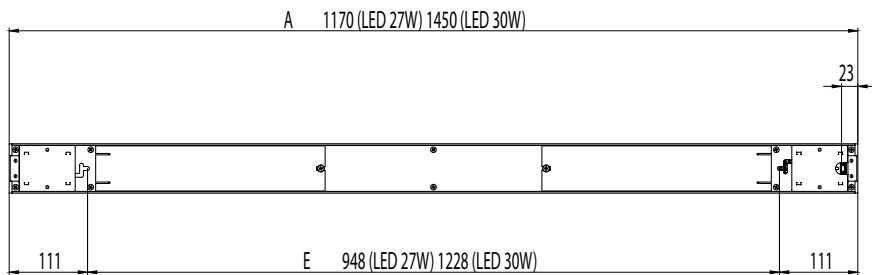


Aino upp-/nedljus

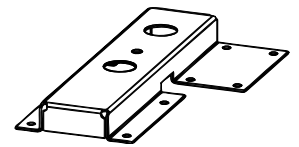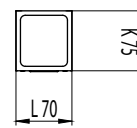

AIRKR90 höger

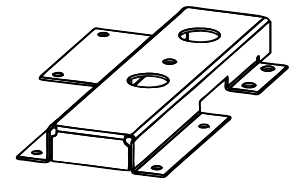

AIRKL90 vänster

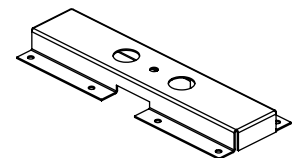

AIRK rak



Tunn och smidig armatur
främst för den offentliga
miljön.