

# Alunette

E27



AL250

Alunette armatur i plast är utformad för torra och våta utrymmen såväl inomhus som utomhus. Armaturen är lämplig för bland annat badrum, förråd, korridorer och tvättstugor.



“Universalarmatur  
för alla utrymmen.”



AL250 + AL250KL-V



AL250 + AL250K-V

### Konstruktion

- › Kupa av - slagtålig akryl
- › Stomme - polykarbonat
- › E27-modeller: Klass I
- › Användningstemperatur - 20 °C - + 30 °C
- › Livslängd 30 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

### Montering


- › Tak eller vägg
- › Utanpåliggande eller halvinfälld
- › Fäste för infälld montering medföljer
- › Infällningsdjup 27 mm, håltagning ø 240 mm, kupans diameter ø 255 mm
- › Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Dekorations ram

- › Modell: rund
- › Material: aluminium
- › Färg: vit
- › Diameter: 340 mm

### Dekorations ram med ögonlock

- › Modell: ögonlock
- › Material: aluminium
- › Färg: vit
- › Diameter: 340 mm

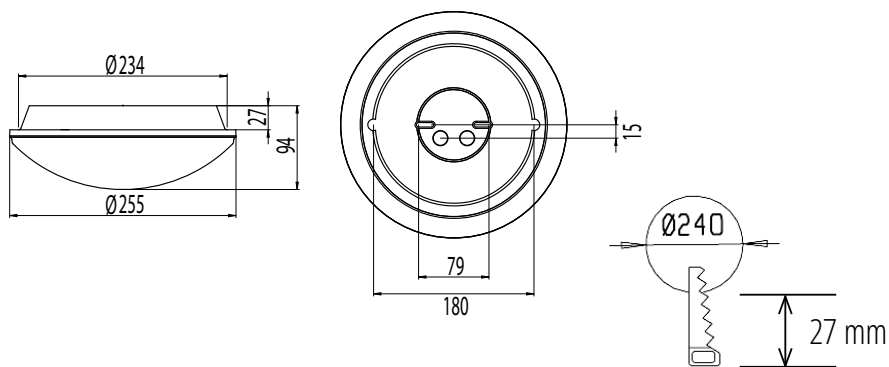

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Övrig information
Alunette E27, ljuskällan inte ingår				
75 023 28	AL250	ALUNETTE E27	E27	
Alunette dekorram				
75 367 10	AL250K-V	RAM VIT AL250K-V		vit
Dekorram med visir/ögonlock				
75 367 13	AL250KL-V	RAM VIT AL250KL-V		vit