

Aluno

LED



AL375LED


Aluno är en universalarmatur för torra och våta utrymmen såväl inomhus som utomhus. Armaturen är lämplig för bland annat trapphus, korridorer, förråd och garage. Den transparenta stommen underlättar installationsarbetet och ger ett elegant uppåtriktat ljus. Aluno finns även med inbyggd högfrekvensrörelsesensor (radar).



“Universalarmatur
med klass och finesse.”



AL375LED + AL375K-V

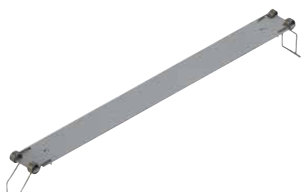

Monteringsbeslag för mjuka undertak



ALR375LED

Konstruktion

- › Kupa av - slagålig akryl, stomme - polykarbonat
- › Bottenplatta - metall
- › Aluno LED (Exkl ALRD...) är Klass II, övriga är Klass I
- › LED-modeller: 3000 K och 4000 K -modeller, se armaturlumen i tabell
- › Ra > 80, effektfaktor 0,93
- › Användningstemperatur - 20 °C - + 30 °C
- › Livslängd 35 000 h (L70), T_a=25 °C

Styrning

- › Sensormodeller: ALR-modellerna har en rörelsesensor (5,8 GHz radar) inbyggd i enheten som inte är synlig från utsidan
- › ALRD-modellerna har radarenhet och driftdon med korridorfunktion, konstant ljuseffekt ca 15 %, radaraktiverad ljuseffekt 100 %

Montering

- › Tak eller vägg, utanpåliggande eller infälld montering (ram för infälld montering medföljer)
- › Infällningsdjup 40 mm, håltagning ø 355 mm, kupans diameter ø 375 mm
- › Snabbkopplingspling 3x2,5 mm² med genomkopplingsmöjlighet.
- › Sensor och Dim modeller -o- 5x2,5 mm²
- › Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
- Högst 4 m vid takmontering
- Högst 2,7 m vid väggmontering
- Lämplig för fristående och master/slav installation, obligatorisk brytarinstallation möjlig
- Passar för singel- och master/slav-montering
- Maxlast 300W (glödljus), 200W (lysrör) eller 100W (LED)
- › Slavararmaturer från Enstos ordinarie armatursortiment

Mot order






- › Monteringsbeslag för mjuka undertak
- › Back-up modeller med 1h batteri

Dekorations ram

- › Färg: vit
- › Diameter ø 450 mm

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Ljuskurva	Ljusflöde	Övrig information
Aluno LED						
75 003 20	AL375LED	ALUNO LED 12W/840	LED	K3	1050 lm	
75 023 42	AL375LED3K	ALUNO LED 12W/830	LED	K3	1090 lm	
75 003 78	AL375LED20	ALUNO LED 17W/840	LED	K3	1520 lm	
75 023 44	AL375LED203K	ALUNO LED 17W/830	LED	K3	1420 lm	
Aluno LED Radar						
75 003 23	ALR375LED	ALUNO LED RADAR 13W/840	LED	K3	1050 lm	
75 023 43	ALR375LED3K	ALUNO LED RADAR 13W/830	LED	K3	1090 lm	
75 006 14	ALRD375LED	ALUNO LED RADAR HFD 10% 13W/840	LED	K3	1090 lm	grundljus
75 003 79	ALR375LED20	ALUNO LED RADAR 20W/840	LED	K3	1520 lm	
75 023 38	ALR375LED203K	ALUNO LED RADAR 20W/830	LED	K3	1420 lm	
75 003 80	ALRD375LED20	ALUNO LED RADAR HFD 10% 20W/840	LED	K3	1640 lm	grundljus
Aluno dekorram						
75 367 32	AL375K-V	RAM VIT AL375K-V				vit



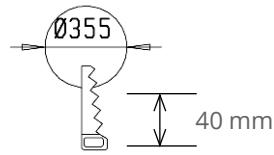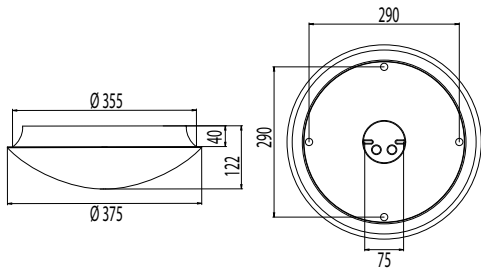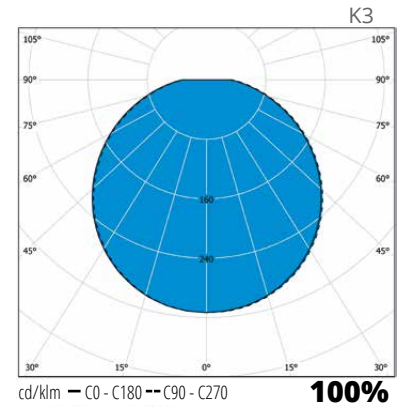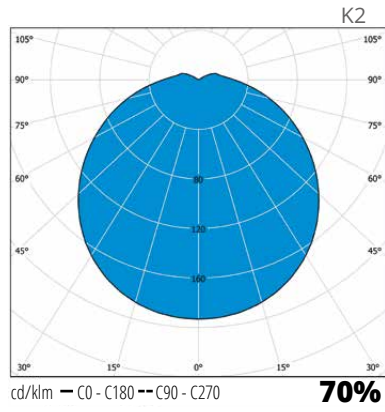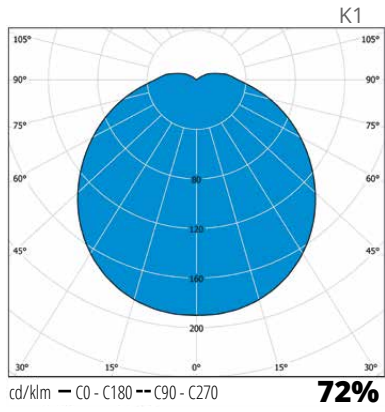



Aluno är stor nog att ge bra ljus i stora öppna utrymmen men tillräckligt liten för att inte dra för stor uppmärksamhet till sig.