



Axia 2.1

Axia 2

LED

Axia 2 on energiatehokas ja innovatiivinen LED-valaisin, jonka design on huippuluokkaa. Axia tarjoaa kaikki modernin LED-valaisimen ominaisuudet ilman korkeaa kustannustasoa.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.

Owlet

Owlet on räätälöitävä ulkovalaistuksen IoT-ratkaisu. Owletilla varustetut Ensto-valaisimet ovat yhteydessä pilvipohjaiseen käyttöliittymään, jonka avulla voit tarkastella ja ohjata ulkovalaisimiesi tilaa.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.



"Todellinen tiennäyttävä ja monikäyttöinen tehopakkaus."



Axia 2.2



Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia, kupu polykarbonaattia
- › Rungossa tuuletusrivat lämmönhallintaa varten
- › Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot

- › Laaja valikoima eri valonjakoja
- › Ottotehot: 19W-120W
- › Valovirrat: 2200 lm-15300 lm
- › Värilämpötila 4000 K, värintoistoindeksi CRI>70
- › Hajavalontuotto 0 %
- › Tehokerroin >0,85
- › Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +55 °C (Akzia 2.2: -40 °C - +35 °C)
- › LED-moduulin elinikä 100 000h T_a=25 °C: (L90B10)
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › DALI+CLO


Asennus

- › Asennus ø 60-76 mm pylvääseen tai ø 42-60 mm varteen
- › Valaisimen kallistus 2,5° välein
Pylväsasennus 0 - +10°
Varsiasennus -10° - +5°
- › Valaisin avattavissa alapuolelta kahdella ruuvilla, ruuvit ruostumatonta terästä

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja


5165AS (Narrow)

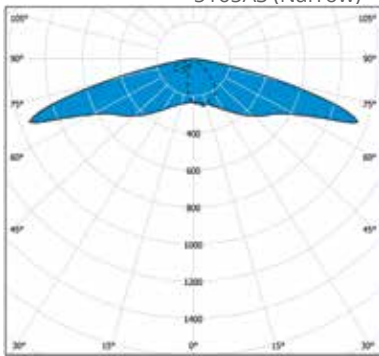

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

100%


5178AS (Medium)

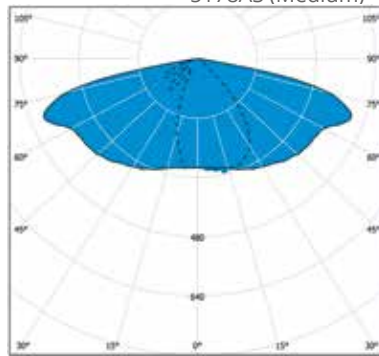

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


100%

5179AS (Wide)

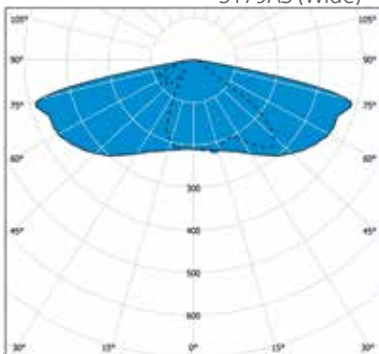

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

100%

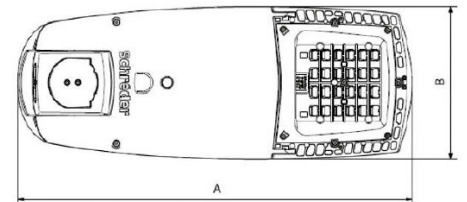

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (A)	Leveys (B)	Korkeus (C)	Tuulikerroin	Valovirta
Axia 2.1									
45 344 24	AXG2S1-011155-D8SB-0N	AXIA 2.1 8LED 5165 19W 2200LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	2200 lm
45 344 25	AXG2S1-009753-D8SB-0N	AXIA 2.1 8LED 5178 19W 2200LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	2200 lm
45 344 26	AXG2S1-012531-D8SB-0N	AXIA 2.1 8LED 5179 19W 2200LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	2200 lm
45 344 27	AXG2S1-011828-D8KY-0N	AXIA 2.1 16LED 5165 32W 4000LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	4000 lm
45 344 28	AXG2S1-005694-D8KY-0N	AXIA 2.1 16LED 5178 32W 4000LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	4000 lm
45 344 29	AXG2S1-007172-D8KY-0N	AXIA 2.1 16LED 5179 32W 4000LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	4000 lm
45 344 30	AXG2S1-008558-D967-0N	AXIA 2.1 24LED 5165 48W 6200LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	6200 lm
45 344 31	AXG2S1-005703-D967-0N	AXIA 2.1 24LED 5178 48W 6200LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	6200 lm
45 344 32	AXG2S1-006420-D967-0N	AXIA 2.1 24LED 5179 48W 6200LM 740 CL2	LED	7,0	650	250	103	0,054 m ²	6200 lm
Axia 2.2									
45 344 33	AXG2S2-002623-D8SA-0N	AXIA 2.2 40LED 5165 60W 8200LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	8200 lm
45 344 34	AXG2S2-002624-D8SA-0N	AXIA 2.2 40LED 5178 60W 8200LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	8200 lm
45 344 35	AXG2S2-002625-D8SA-0N	AXIA 2.2 40LED 5179 60W 8200LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	8200 lm
45 344 36	AXG2S2-004860-D9VC-0N	AXIA 2.2 48LED 5165 87W 11900LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	11900 lm
45 344 37	AXG2S2-004859-D9VC-0N	AXIA 2.2 48LED 5178 87W 11900LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	11900 lm
45 344 38	AXG2S2-004105-D9VC-0N	AXIA 2.2 48LED 5179 87W 11900LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	11900 lm
45 344 39	AXG2S2-004861-D9R9-0N	AXIA 2.2 48LED 5165 120W 15300LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	15300 lm
45 344 40	AXG2S2-004862-D9R9-0N	AXIA 2.2 48LED 5178 120W 15300LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	15300 lm
45 344 41	AXG2S2-004863-D9R9-0N	AXIA 2.2 48LED 5179 120W 15300LM 740 CL2	LED	10,0	895	300	116	0,071 m ²	15300 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ototehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.



Axia 2 on monikäyttövalaisimien uusin tulokas. Tiet, kadut ja vaikka parkki-alueet hyötyvät Axian energiatehokkaasta valovirrasta ja laajasta valikoimasta.

