

Camillo

LED

Traditionell stolparmatur med LED- eller urladdningslampa för parker och bostadsområden. Idealisk för bl.a. stora trädgårdar, torg, gågator, parker, parkeringsplatser och lekplatser.



AC600LEDHH



DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

BaseDim

Ensto BaseDim dämpar belysningen vid de tidpunkter då armaturen inte behöver lysa med full effekt. BaseDim reducerar effekten ner till ca 50% under dämpningsperioden som pågår under dygnets 8 mörkaste timmar.



"Traditionell skönhet."



AC600LEDM

Konstruktion


- › Ringar av vit pulverlackerad aluminium
- › LED-modellerna har bländskydd av satinakryl innanför ringarna
- › Kupa av UV-beständig polykarbonat
- › Reflekterande hatt och armaturbas i pulverlackerad aluminium
- › Färger: RAL 9006 (pärlgrå) och RAL 9011 (svart)
- › Inbyggt drivdon i armaturbasen
- › Camillo LED
Totaleffekt 35W, armaturljusflöde 3366 lm
4000 K, Ra > 70, effektfaktor 0,98
Drifttemperatur - 25 °C - + 30 °C
- › LED-modulens livslängd T_a=25 °C:
 >100 000 h (L70)
 100 000 h (L80)
 71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd T_a=25 °C:
 100 000 h (max. 10 % utfall)
- › I modeller med nattsänkning är fabriksinställning 50 % effektminskning 8 h (3 h före och 5 h efter beräknad midnatt).

Montering


- › Stolpe ø 60 mm
- › Rekommenderad monteringshöjd 3–5 m
- › I LED-modeller ingår anslutningskabel 4,5 m VSKN 3x1,5 mm²

Mot order

- › LED-modeller med DALI
- › Specialfärger
- › Helvar NightDim

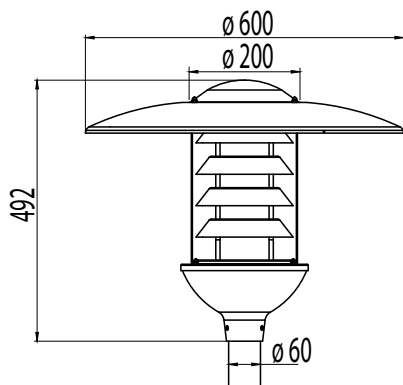

Camillo LED

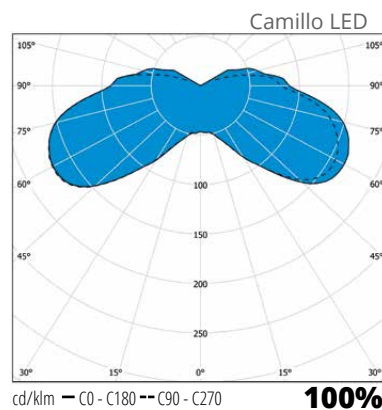

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Färg	Kg
Camillo LED					
77 477 87	AC600LEDHH	CAMILLO LED 35W/840 GRÅ	LED	grå / vita ringar	5,5
77 477 88	AC600LEDM	CAMILLO LED 35W/840 SVART	LED	svart / vita ringar	5,5
Camillo LED Nattsänkning					
77 477 89	AC600LEDBPHH	CAMILLO LED 35W/840 NATT GRÅ	LED	grå / vita ringar	5,5
77 477 90	AC600LEDBPM	CAMILLO LED 35W/840 NATT SVART	LED	svart / vita ringar	5,5
Stolpe ø 60 mm			Höjd m		
77 800 37	VP350060/M5	STOLPE 3,5 m 60mm GRÅ	3,5	grå	10,2
77 800 36	VP350060/M2	STOLPE 3,5 m 60mm SVART	3,5	svart	10,2
77 800 35	VP350060/M1	STOLPE 3,5 m 60mm VIT	3,5	vit	10,2
Bländskydd					
77 497 05	AVL956	Bländskydd Camillo Grå		grå	0,35
77 497 06	AVL957	Bländskydd Camillo Svart		svart	0,35