

Citea NG

LED

Citean uusi sukupolvi on suunniteltu viimeisimmän LED-teknologian ja optiikan ehdoilla. Huippuunsa hiotun mekaniikkasuunnittelun avulla, on pystytty erottamaan LED-moduuli ja liitäntälaitteen asennuskotelo toisistaan. Näin saavutetaan optimaalinen lämpötilanhallinta. Uusi muotoilu takaa LED-moduulille pitkän elinkaaren ja huippuominaisuudet.



BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



"Pitkä elinkaari ja huippuominaisuudet."



Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kirkas karkaistu tasolasi
- › Kaksi eri runkokokoa Mini ja Midi
- › Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot

- › Leveä, keskileveä ja kapea valonjako
- › Ottotehot 35,3W-148W
- › Valovirrat 3600 lm-20000 lm
- › Värintoistoindeksi CRI >70, 4000 K, tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0 %
- › LED-moduulin elinikä 100 000h $T_a=25\text{ °C}$: 350mA & 500mA (L90B10); 700mA (L80B10)
- › Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +55 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › DALI+CLO

Asennus

- › Asennus varteen \varnothing 60 mm
- › Erikoispylväät ja -kiinnikkeet saatavilla eri asennustapoja varten
- › Helppo pääsy liitäntälaitteelle ja saranaratkaisu helpottamaan huoltotöitä

Tilauksesta


- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuulikerroin	Valovirta
Citea NG Mini									
45 347 86	CITNG2M-001694-D8QW-0N	CITEA MINI 10LED 5300 35,3W 3600LM 740 CL2	LED	12,0	500	500	160	0,062 m ²	3600 lm
45 347 87	CITNG2M-001695-D8QW-0N	CITEA MINI 20LED 5301 66,5W 7200LM 740 CL2	LED	12,0	500	500	160	0,062 m ²	7200 lm
45 347 88	CITNG2M-001697-DANW-0N	CITEA MINI 40LED 5303 117W 13800LM 740 CL2	LED	12,0	500	500	160	0,062 m ²	13800 lm
45 347 89	CITNG2M-001722-DANW-0N	CITEA MINI 60LED 5367 173W 20200LM 740 CL2	LED	12,0	500	500	160	0,062 m ²	20200 lm
Citea NG Midi									
45 347 90	CITNG2D-002010-DA9K-0N	CITEA MIDI 80LED 5307 148W 20000LM 740 CL2	LED	15,0	595	595	185	0,080 m ²	20000 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.




Citea NG 5300

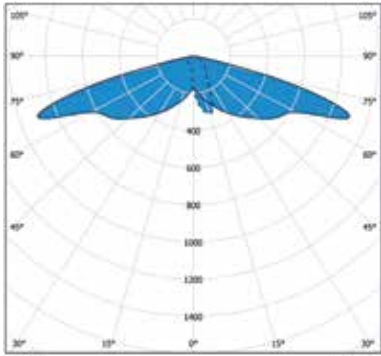


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Citea NG 5301

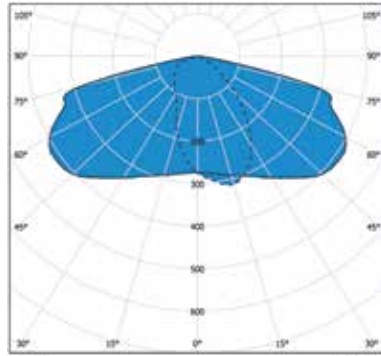


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Citea NG 5303

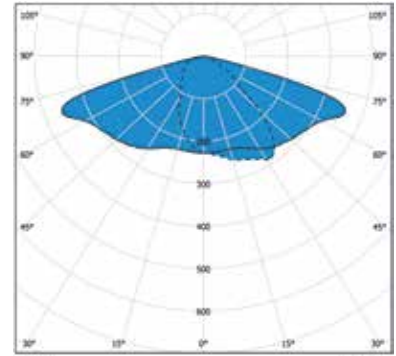


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Citea NG 5307

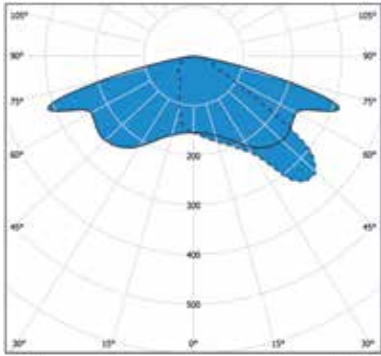


cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Citea NG 5367

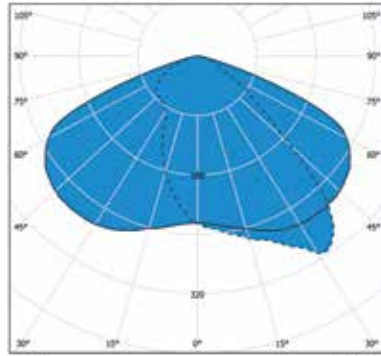

cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

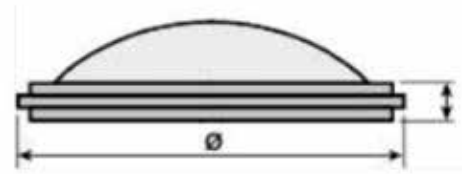



Citean monipuoliset valovirtapaketit ja erilaiset asunnusvaihtoehdot tuovat tasaista ja huomaamattomaa valoa kävelyteille sekä tieosuuksille.