


Deck LED Set

LED



Deck LED Set sopii terassien ja portaiden korostusvalaistukseen sisä- ja ulkotiloissa. Valaistus tuo tyylin ja tunnelman lisäksi turvaa terassilla ja portaissa kulkemiseen.

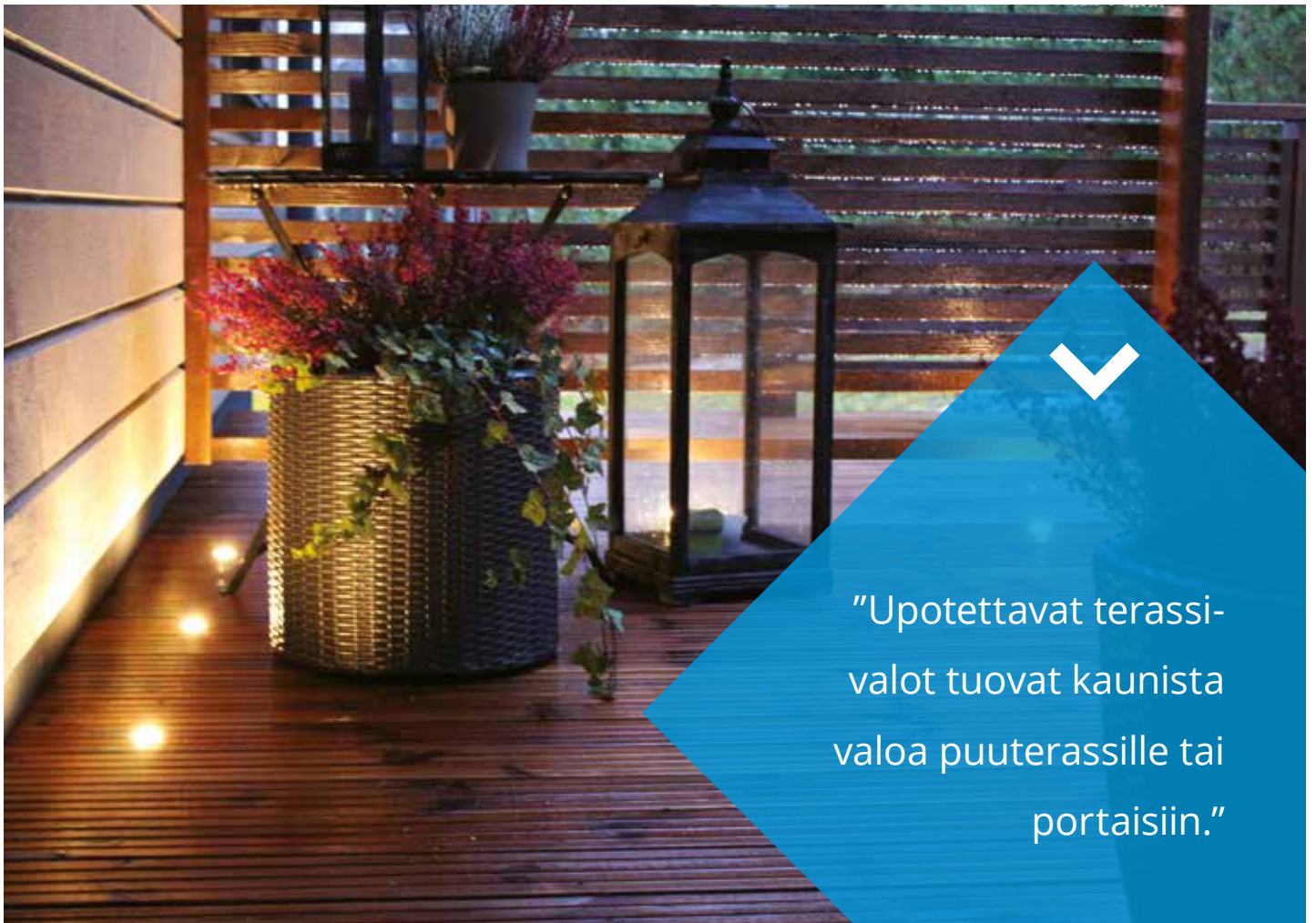

”Upotettavat terassivalot tuovat kaunista valoa puuterassille tai portaisiin.”



Rakenne

- Valaisimen runko alumiinia. Linssi muovia.
- Väri anodisoitu alumiini
- Pistotulppamuuntaja 4 m johdolla
- Valaisimessa 2x0,75 m johto

Asennus



- Asennusaukko 30 mm
- Upotussyvyys 27,5 mm
- Valaisimien maksimietäisyys toisistaan 1,5 m
- Kytetään pistorasiaan pistotulppamuuntajalla
- Ensimmäisen valaisimen maksimi etäisyys pistorasiasta 4 m
- Viimeisen valaisimen etäisyys muuntajasta max. 20 m
- Valaisin on sijoitettava siten, ettei sen yli kävellä tai ajeta ajoneuvoilla

EUDL6SET-valosarja

- Asennusvalmis pakkaus sisältää: 6 valaisinta + välijohtot
- 12V muuntajan pistotulpalla IP44
- 4 m johdon muuntajalta valaisimille

EUDL1-lisävalaisin

- Lisävalaisin EUDL6SET-sarjaan
- Lisävalaisimia voidaan yhdistää sarjaan max. 4 kpl
- Viimeisen valaisimen etäisyys muuntajasta max. 20 m

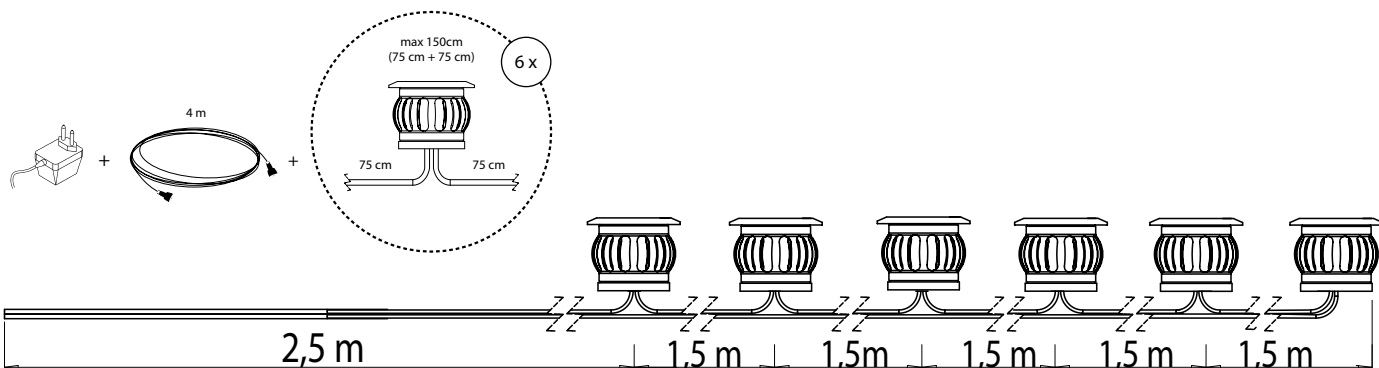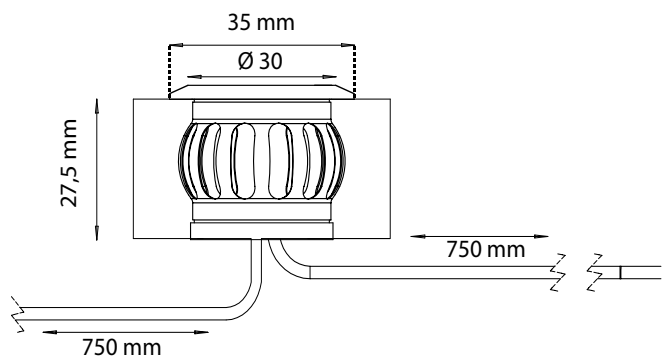

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Teho	Valovirta	Pituus	Leveys	Korkeus
Deck LED Set								
41 035 55	EUDL6SET	EUDL6SET IP44 LED 4W/830	LED	4W	6x10 lm	35	35	27,5
41 035 56	EUDL1	EUDL1 IP44 LED 0,7W/830	LED	0,7W	10 lm	35	35	27,5

