

# Gala

E27

Gala utomhusbelysning är en elegant armaturserie för hela trädgården. Serien består av armaturer för vägg-, tak- och pollarmontering. Gala är tillverkad av aluminium.



AVG01M



"Bred armaturserie  
för hela din trädgård."



AVG03



AVG07M



AVG01GHLED

### Konstruktion

- › Färger: vit, svart och grafitgrå
- › Kupa: transparent eller matt glas, matt glas används till de svarta och grafitgrå armaturerna samt LED-modeller
- › Väggfästen: pulverlackerad galvaniserat stål
- › Stolpar: pulverlackerad Aluzink stål
- › Rekommenderad LED eller lågenergilampa 8-20W, E27, ljuskällans dimensioner max: bredd 68 mm och längd 188 mm

### Montering


- › Vägg, tak eller pollare
- › Vägghodellen kan anslutas via en anslutningslåda, 4 st. hål för 78 mm skruvmellanrum
- › AVG01 pollarmodell:
  - Stolpe ø 50 mm
  - Markstöd MT (ø 50 mm)
  - Montagefot (MJ-5/färg) finns i 13,5 cm och 120 cm höjd
  - Monteringsstillbehör måste beställas separat
- › Anslutning:
  - 3x2.5 mm<sup>2</sup> plint för överkoppling

### Mot order


- › Pärlgrå, antiksilver och antikbrons
- › AVGP05 majakpollare (vit, svart och grafitgrå)

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Model	Färg	Kg
<b>Pollarmontering</b>						
77 472 65	AVG01	STOLPARM 75W E27 VIT Ø50	E27	pollar	vit	0,8
77 472 67	AVG01M	STOLPARM 75W E27 SVART Ø50	E27	pollar	svart	0,8
77 472 66	AVG01GH	STOLPARM 75W E27 G GRÅ Ø50	E27	pollar	grå	0,8
<b>Pollarmontering Majakka</b>						
77 472 85	AVGP05	POLLARM 60W E27 VIT Ø50	E27	pollar	vit	0,8
77 472 87	AVGP05M	POLLARM 60W E27 SVART Ø50	E27	pollar	svart	0,8
77 472 86	AVGP05GH	POLLARM 60W E27 G GRÅ Ø50	E27	pollar	grå	0,8
<b>Väggmontering uppljus</b>						
77 006 99	AVG03	VÄGGARM 75W E27 VIT Ø260	E27	vägg	vit	1,2
77 007 29	AVG03M	VÄGGARM 75W E27 SVART Ø260	E27	vägg	svart	1,2
77 007 09	AVG03GH	VÄGGARM 75W E27 G GRÅ Ø260	E27	vägg	grå	1,2
<b>Väggmontering nerljus</b>						
77 007 39	AVG07	VÄGGARM 60W E27 VIT	E27	vägg	vit	1,4
77 007 48	AVG07M	VÄGGARM 60W E27 SVART	E27	vägg	svart	1,4
77 007 47	AVG07GH	VÄGGARM 60W E27 G GRÅ	E27	vägg	grå	1,4
<b>Väggmontering uppljus Majakka</b>						
77 007 62	AVGP03	VÄGGARM 60W E27 VIT	E27	vägg	vit	1,3
77 007 64	AVGP03M	VÄGGARM 60W E27 SVART	E27	vägg	svart	1,3
77 007 63	AVGP03GH	VÄGGARM 60W E27 G GRÅ	E27	vägg	grå	1,3


E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Model	Färg	Kg
<b>Stolpar <math>\varnothing</math> 50 mm, 150 mm</b>				<b>Höjd m</b>		
77 800 34	VP150050/V	STOLPE 50MM VIT		1,5	vit	2,5
77 800 33	VP150050/M	STOLPE 50MM SVART		1,5	svart	2,5
77 800 32	VP150050/GH	STOLPE 50MM G GRÅ		1,5	grafitgrå	2,5
77 800 31	VP150050/AP	STOLPE 50MM BRONS		1,5	antikbrons	2,5
<b>Stödfot <math>\varnothing</math> 50 mm, 135 mm</b>				<b>Höjd cm</b>		
79 040 46	MJ-5V	STÖDFOT 50MM VIT		13,5	vit	0,4
79 040 44	MJ-5M	STÖDFOT 50MM SVART		13,5	svart	0,4
79 040 38	MJ-5GH	STÖDFOT 50MM G GRÅ		13,5	grafitgrå	0,4
79 040 34	MJ-5AP	STÖDFOT 50MM BRONS		13,5	antikbrons	0,4
79 040 47	MJ-5V/120	MONTAGE FOT 50.8MM 120cm VIT		120	vit	2,2
79 040 45	MJ-5M/120	MONTAGE FOT 50.8MM 120cm SVART		120	svart	2,2
79 040 39	MJ-5GH/120	MONTAGE FOT 50,8mm 120cm GRÅ		120	grafitgrå	2,2
79 040 36	MJ-5AP/120	MONTAGE FOT 50.8mm 120cm ANTBR		120	antikbrons	2,2
<b>Tillbehör</b>						
77 800 27	MT	MARKFÄSTE 50MM				0,45

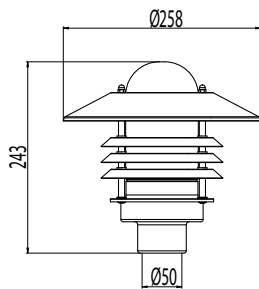


AVG01

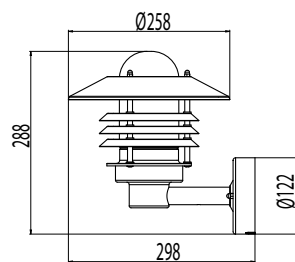


AVG03

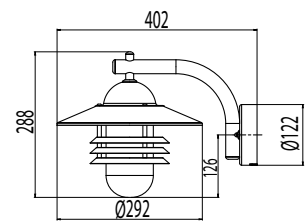


AVG07

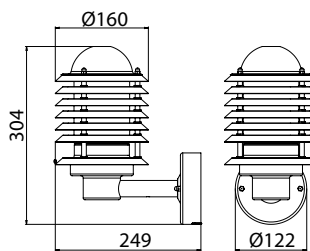


AVGP03

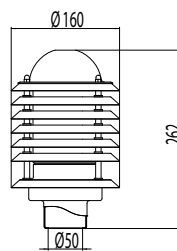

AVGP05

 


MJ-5

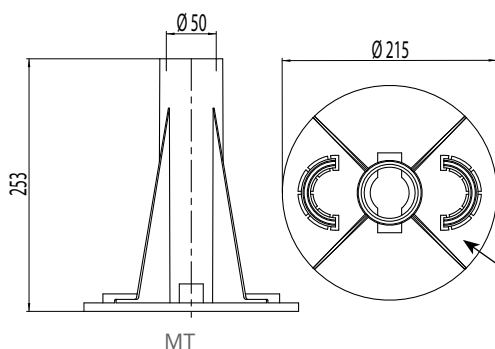

MT

Demontera de böjda delarna (2 st) från markfästet och montera tillbaka dem runt mynningen när fästet är monterat i marken.

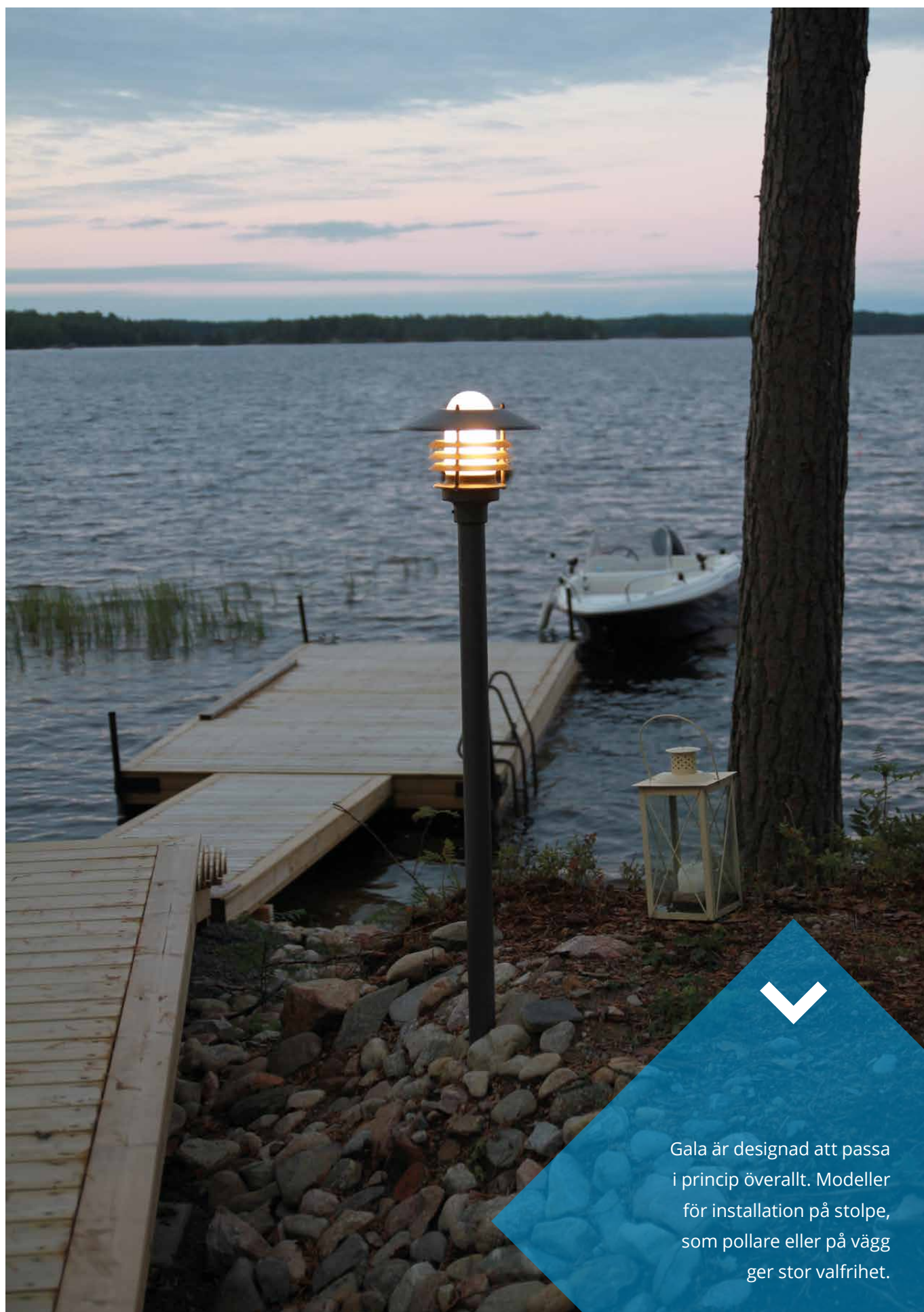

Gala är designad att passa i princip överallt. Modeller för installation på stolpe, som pollare eller på vägg ger stor valfrihet.

