

Hestia LED

LED



Elegantti LED-ratkaisu viimeisimmän teknologian ehdoilla. Hestia LED on suunniteltu sujuvaksi, kevyeksi ja elegantiksi LED-valaisimeksi. Hestia LED tarjoaa taloudellisen valaistus-ratkaisun joka perustuu huippuunsa hiottuun LED-tekniikkaan.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



”Sujuva, moderni ja monipuolinen ratkaisu.”



Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kirkas karkaisttu tasolasi
- › Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot


- › Ottotehot 38,8W-102W
- › Valovirrat 5000 lm-14200 lm
- › Värintoistoindeksi CRI >70, 4000 K, tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0 %
- › LED-moduulin elinikä 100 000h $T_a=25\text{ °C}$: 350mA & 500mA (L90B10); 700mA (L80B10)
- › Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +45 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › DALI+CLO

Asennus

- › Asennus \varnothing 34 mm varteen varren pituus 85 mm. Kiinnitys kahdella ruuvilla
- › Työkaluvapaa pääsy liitäntälaitteelle
- › Integroitu sarana helpottaa huoltotöitä paikan päällä

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

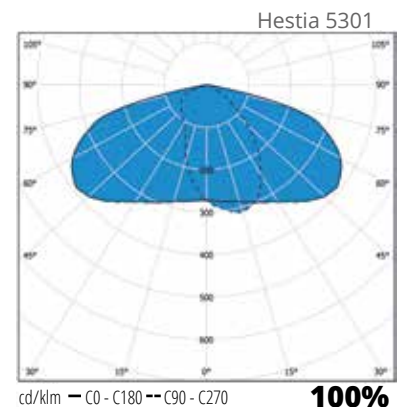

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (L)	Leveys	Korkeus (H)	Tuulikerroin	Valovirta
Hestia Mini LED									
45 346 90	HESTLM-001185-DA9K-ON	HESTIA MINI 16LED 5301 38,8W 5000LM 740 CL2	LED	7,0	780	266	139	0,067 m ²	5000 lm
45 346 91	HESTLM-001188-D95U-ON	HESTIA MINI 24LED 5301 58,5 6100LM 740 CL2	LED	7,0	780	266	139	0,067 m ²	6100 lm
45 346 92	HESTLM-001189-DXXX-ON	HESTIA MINI 32LED 5301 47W 6600LM 740 CL2	LED	7,0	780	266	139	0,067 m ²	6600 lm
Hestia Midi LED									
45 346 93	HESTLD-000817-D8BO-ON	HESTIA MIDI 48LED 5301 75W 10100LM 740 CL2	LED	10,0	925	324	166	0,067 m ²	10100 lm
45 346 94	HESTLD-001875-DA9K-ON	HESTIA MIDI 64LED 5301 102W 14200LM 740 CL2	LED	10,0	925	324	166	0,067 m ²	14200 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

