

Induflood

LED



Induflood-heitinsarja tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kiinteistöjen ulkotilojen ja urheilualueiden valaistukseen. Useasta tehoversiosta löytyy sopiva valaisin niin pieniin kuin isompiinkin kohteisiin. Induflood-sarja on yksinkertainen, energiatehokas ja hyvin helppo asennettava valmiin kiinnityssangan ansiosta.



"Kestävä ja suorituskykyinen valonheitin - kolmessa eri runkokoossa."




Induflood 23



Induflood 22



Induflood 21

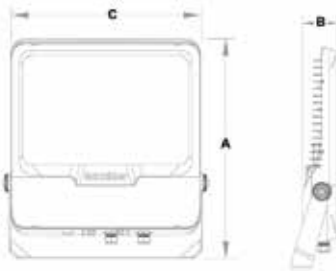

Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Tasolasi karkaistua lasia
- › Optiikan materiaali polykarbonaattia
- › Väri: RAL 7037

Valotekniset tiedot



- › Valikoima:
 - Induflood 21: 31-63W, 4400 lm - 8900 lm
 - Induflood 22: 125W-190W, 18300 lm - 27500 lm
 - Induflood 23: 250W-375W, 37100 lm - 58800 lm
- › Epäsymmetrinen ja symmetrinen valonjako
- › Värintoistoindeksi CRI>70, 4000 K
- › Tehokerroin 0,95
- › Hajavalontuotto 0 %
- › Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +50 °C (*)
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › LED-moduulin elinikä T_a=25 °C
 - 55 000h - L90B10
 - 110 000h - L80B10
- (*) Riippuen valaisimen asennuskulmasta ja ajo-
virrasta

Asennus

- › Asennus vakio sankakiinnikkeellä
- › Valaisimen kulmansäätö onnistuu työmaalla
- › Pultit eivät sisälly toimitukseen

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

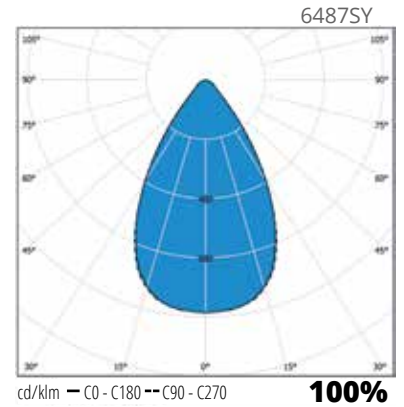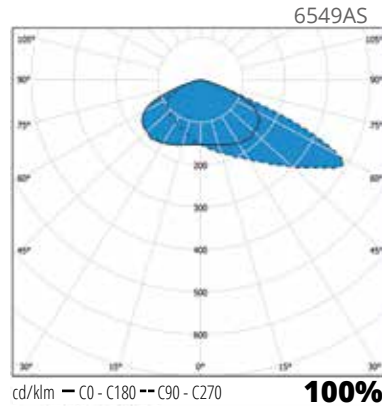

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (A)	Korkeus (B)	Leveys (C)	Tuulikerroin	Valovirta
Induflood 21									
45 346 23	INFLD21-000041	INDUFLOOD2 1 24LED 31W 4400LM 740 6549AS CL1	LED	5,6	390	77	321	0,064 m ²	4400 lm
45 346 24	INFLD21-000050	INDUFLOOD2 1 48LED 63W 8900LM 740 6549AS CL1	LED	5,6	390	77	321	0,064 m ²	8900 lm
Induflood 22									
45 346 25	INFLD22-000015	INDUFLOOD2 2 96LED 125W 18300LM 740 6549AS CL1	LED	8,8	492	77	421	0,097 m ²	18300 lm
45 346 26	INFLD22-000010	INDUFLOOD2 2 144LED 190W 27500LM 740 6549AS CL1	LED	8,8	492	77	421	0,097 m ²	27500 lm
Induflood 23									
45 346 27	INFLD23-000001	INDUFLOOD2 3 192LED 250W 37100LM 740 6549AS CL1	LED	16,8	622	90	521	0,136 m ²	37100 lm
45 346 28	INFLD23-000002	INDUFLOOD2 3 192LED 250W 39200LM 740 6487SY CL1	LED	16,8	622	90	521	0,136 m ²	39200 lm
45 346 29	INFLD23-000025	INDUFLOOD2 3 288LED 375W 55600LM 740 6549AS CL1	LED	16,8	622	90	521	0,136 m ²	55600 lm
45 346 30	INFLD23-000049	INDUFLOOD2 3 288LED 375W 58800LM 740 6487SY CL1	LED	16,8	622	90	521	0,136 m ²	58800 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.