



Izylum 3

Izylum

LED

Izylum tuoteperhe on valaistusteknisen kehityksen ja innovaatioiden summa, jonka useiden koko-, teho- ja optiikkaversioiden avulla saavutat energiatehokkaan ja kestävän lopputuloksen tie- ja katuvalaistusprojektiisi. Seuraavan sukupolven LensoFlex4-linssioptiikka, sekä energiatehokkaat ohjausvaihtoehdot tuovat turvaa ja mukavuutta katukuvaasi.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.



”Huippuunsa optimoitu tie- ja katuvalaisin.”



Izylum 1



Izylum 2



Izylum 3

Rakenne

- › Runko painevalettua alumiinia, polyesteripulverimaalattu
- › Rungon avaus ilman työkaluja avaamalla salvat valaisimen pohjasta ja kääntämällä moduuliosaa alaspäin
- › Irroitettava kytkentämoduuli
- › Kirkas karkaistu tasolasi
- › Linssi-optiikka
- › Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot

- › Useita vaihtoehtoisia optiikoita kapeista teistä leveisiin moottoriteihin ja isoihin alueisiin
- › Ottotehot 30W - 128W
- › Valovirrat 3620 lm - 17500 lm
- › Värintoistoindeksi CRI>70
- › Hajavalon tuotto 0 %
- › Tehokerroin >0,95
- › Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +55 °C
- › LED-moduulin elinikä T_a=25 °C
100 000 h L95B10
- › Ylijännitesuoja 10kV

Asennus



 






- › Käännettävä asennussovite ø 48 - 60 mm
- › Kiinnitys kahdella ruuvilla, ruuvit ruostumatonta terästä
- › Valaisimen kallistus 5° välein
Pylväsasennus -10° .. +130°
Varsiasennus -100° .. +30°
- › Valaisimen avaus ilman työkaluja

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuulikerroin	Valovirta
Izylum 1									
45 346 49	IZYL11-004975-D10JM-ON	IZYLUM1 10LED 5300 30W 3620LM 740 CL2	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	3620 lm
45 346 52	IZYL11-004977-D10JO-ON	IZYLUM1 10LED 5300 34W 3660LM 730 CL2	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	3660 lm
45 346 50	IZYL11-003544-D10JN-ON	IZYLUM1 20LED 5301 52W 6810LM 740 CL2	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	6810 lm
45 346 57	IZYL11-001420-D9R9-ON	IZYLUM1 20LED 5301 52W 6810LM 740 CL2 ZD4i	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	6810 lm
45 346 64	IZYL11-002646-D10JO-ON	IZYLUM1 20LED 5301 65W 7490LM 730 CL2	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	7490 lm
45 346 58	IZYL11-004959-D7Y8-ON	IZYLUM1 20LED 5301 65W 7490LM 730 CL2 ZD4i	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	7490 lm
45 346 51	IZYL11-004978-D10JO-ON	IZYLUM1 20LED 5303 65W 7940LM 740 CL2	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	7490 lm
45 346 54	IZYL11-004978-D10JO-ON	IZYLUM1 20LED 5303 65W 7500LM 730 CL2	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	7500 lm
45 346 55	IZYL11-004979-D10JO-ON	IZYLUM1 20LED 5369 65W 7800LM 740 CL2 Zebra Right	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	7800 lm
45 346 56	IZYL11-004980-D10JO-ON	IZYLUM1 20LED 5369 65W 7600LM 757 CL2 Zebra Right	LED	4,9	587	294	94	0,03 m ²	7600 lm
Izylum 2									
45 346 61	IZYL12-004940-D10JP-ON	IZYLUM2 40LED 5367 109W 13300LM 730 CL2	LED	6,3	604	352	94	0,03 m ²	13300 lm
45 346 62	IZYL12-003131-DCJY-ON	IZYLUM2 40LED 5367 109W 14000LM 740 CL2 ZD4i	LED	6,3	604	352	94	0,03 m ²	14000 lm
45 346 59	IZYL12-003148-D10JP-ON	IZYLUM2 40LED 5367 109W 14000LM 740 CL2	LED	6,3	604	352	94	0,03 m ²	14000 lm
45 346 60	IZYL12-002409-D10JP-ON	IZYLUM2 40LED 5307 109W 14200LM 740 CL2	LED	6,3	604	352	94	0,03 m ²	14200 lm
Izylum 3									
45 346 63	IZYL13-002998-D10JQ-ON	IZYLUM3 60LED 5367 128W 17500LM 740 CL2	LED	7,0	715	368	94	0,03 m ²	17500 lm



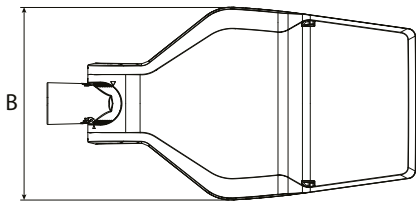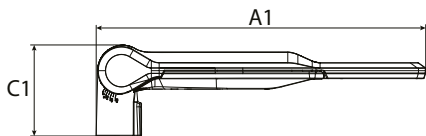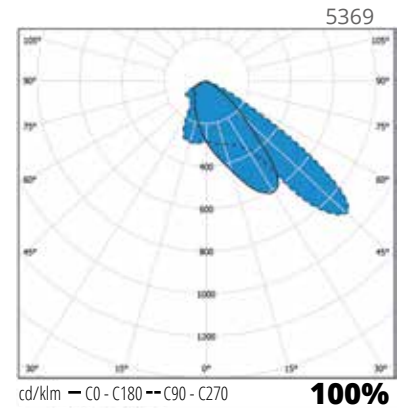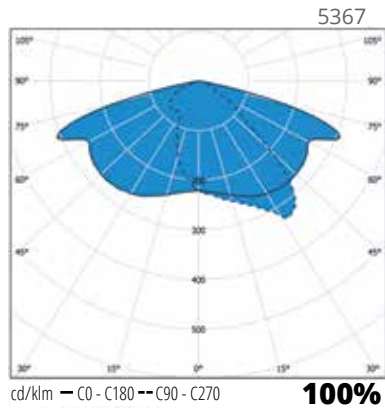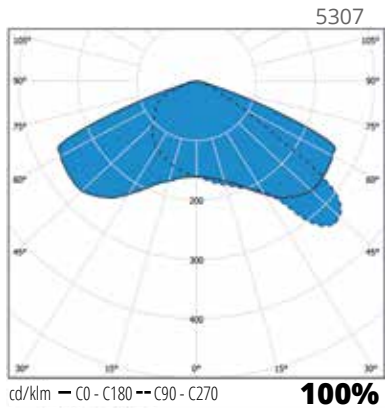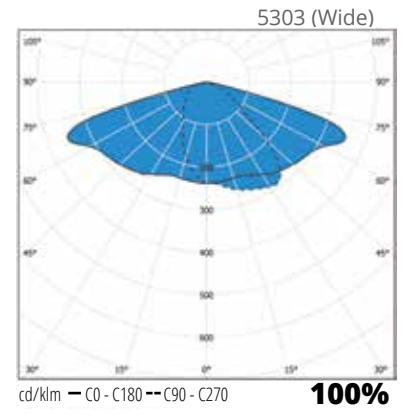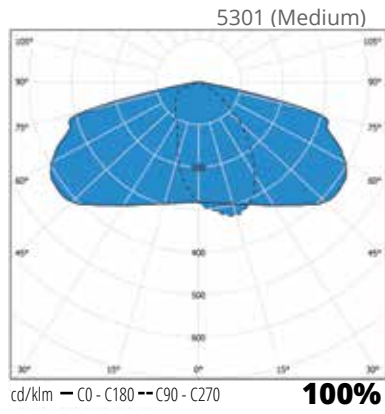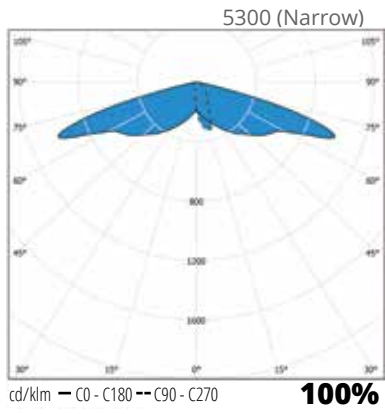



Izylum on omiaan kun suunnitellaan huippuluokan valaistusta, jonka lähtökohtana on moderni ja energiatehokas ratkaisu.