



Kazu

LED

Kazu on loistava esimerkki mukautuvuudesta ja joustavuudesta. Sen minimalistinen ja moderni ulkoasu on suunniteltu kompaktin LED-valonlähteen ympärille. Kazu sulautuu ympäristöönsä tarjoten kestävän valaistusratkaisun, joka vähentää merkittävästi energiankulutusta ja parantaa pyöräilijöiden ja jalkakulkijoiden valaistumukavuutta.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



“Valaistumukavuutta kulkuteille, Kazu muuntuu moneen paikkaan.”



Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kupu UV-suojattua polykarbonaattia
- › Väri: RAL 7038

Valotekniset tiedot




- › Symmetrinen ja epäsymmetrinen valonjako
- › Ottotehot 54W-79W
- › Valovirrat 4900 lm-7900 lm
- › Värintoistoindeksi CRI>70
- › Tehokerroin > 0,9
- › Hajavalon tuotto < 1,0 %
- › LED-moduulin elinikä 100 000h T_a=25 °C:
350mA & 500mA (L80B10); 700mA & 1000mA (L70B10)
- › Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +55 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV

Asennus

- › Asennus ø 60 mm pylvääseen
- › Kiinnitys kuudella ruuvilla, ruuvit ruostumatonta terästä
- › 5 metrin liitosjohto 2x1,5 mm²

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

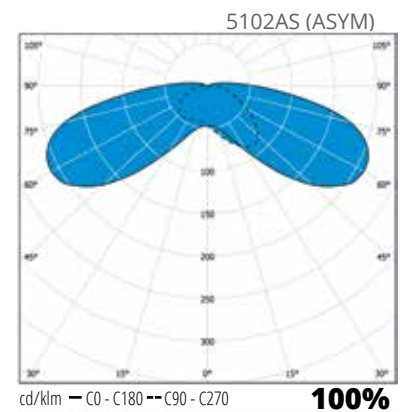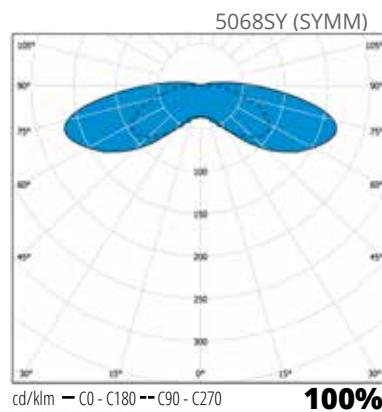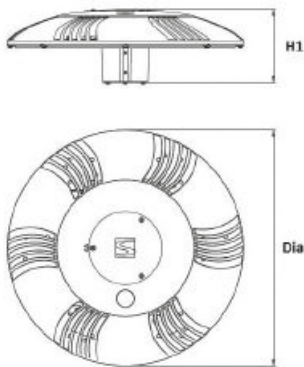

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Valovirta
Kazu 4000 K								
45 346 95	KAZU00-006026-D8QW-0N	KAZU 16LED 5068SY 54W 4900LM 740 CL2	LED	8,5	525	525	162	4900 lm
45 346 96	KAZU00-006027-D8QW-0N	KAZU 16LED 5102 54W 5200LM 740 CL2	LED	8,5	525	525	162	5200 lm
45 346 97	KAZU00-002548-D8QW-0N	KAZU 24LED 5068SY 79W 7400LM 740 CL2	LED	8,5	525	525	162	7400 lm
45 346 98	KAZU00-002808-D8QW-0N	KAZU 24LED 5102 79W 7900LM 740 CL2	LED	8,5	525	525	162	7900 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

