



Largo

LED

Largo är en robust och snygg utomhusarmatur för bostäder och offentliga utrymmen. Largo bjuder på valmöjligheten av både färgtemperatur och lumen på plats och de kan enkelt justeras även i efterhand.

DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual
White

1 Armatur
2 Färgtemperaturer



"Stilren armatur för
alla fastigheter!"



Konstruktion






- › Stomme av aluminium
- › Kupa av UV-beständig polykarbonat
- › LED DualWhite-modeller:
9W och 16W. Ljusflöde se tabell
- › Ra > 80, effektfaktor >0,90
- › Drifttemperatur - 20 °C – + 30 °C
- › LED-armaturernas livslängd 50 000 h, T_a=25 °C

Styrning

- › Lumo RADAR ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet. Armaturen har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet. Radar i Largo är ställbar med eller utan grundljus.

Montering

- › Vägg- eller takmontage, -o- 3x2,5 mm²
- › Förberedd för genomkoppling i sidan
- › Installation från bak eller sida

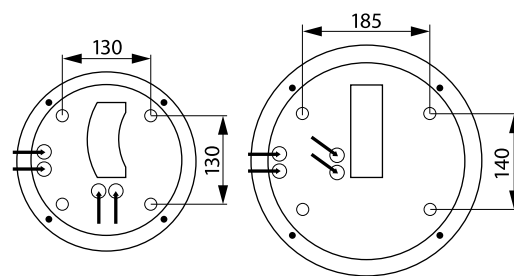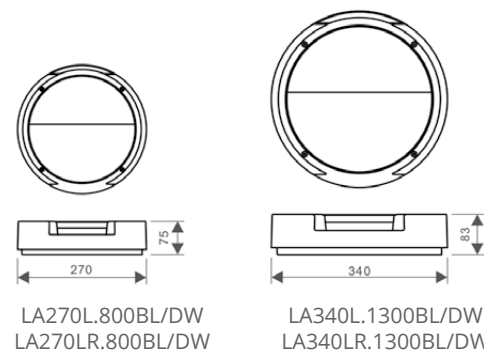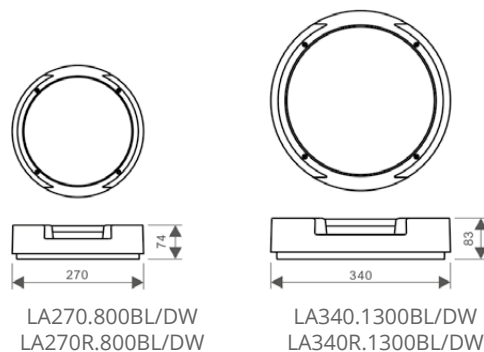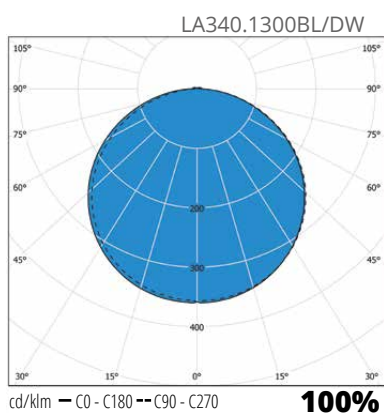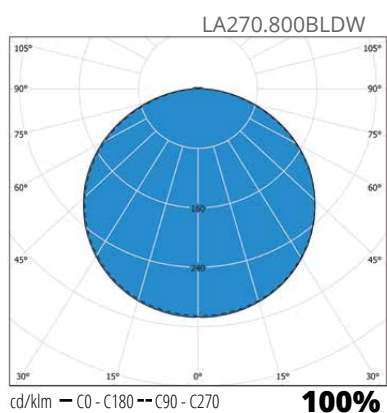

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Färg	Ljusflöde
Largo LED						
77 047 00	LA270.800BL/DW	LARGO LED 9W 830/840	LED	1,67	svart	800/400 lm
77 047 02	LA340.1300BL/DW	LARGO LED 15W 830/840	LED	2,53	svart	1300/850/600 lm
Largo LED med visir						
77 047 04	LA270L.800BL/DW	LARGO L LED 9W 830/840	LED	1,82	svart	650/330 lm
77 047 06	LA340L.1300BL/DW	LARGO L LED 15W 830/840	LED	2,77	svart	1000/700/500 lm
Largo LED Radar						
77 047 01	LA270R.800BL/DW	LARGO LED R 10W 830/840	LED	1,72	svart	800/400 lm
77 047 03	LA340R.1300BL/DW	LARGO LED R 16W 830/840	LED	2,58	svart	1300/850/600 lm
Largo LED Radar med visir						
77 047 05	LA270LR.800BL/DW	LARGO L LED R 10W 830/840	LED	1,88	svart	650/330 lm
77 047 07	LA340LR.1300BL/DW	LARGO L LED R 16W 830/840	LED	2,82	svart	1000/700/500 lm