

Marlo

LED

Marlo är i grunden designad och skapad för belysning i butik och detaljhandeln men IP23-klassningen och de olika optiska alternativen ger armaturserien flera olika möjligheter i de flesta projekten.





EnstoNET



Marlo 3R

Konstruktion

- › Stomme av aluminium, färg vit
- › Gavlar - stötsäker, varm och UV beständig vit polykarbonat
- › Lins (PC)
- › Optik:
 - Bredstrålande optik (WB/90°)
 - Medelstrålande optik (MB/60°)
 - Gångoptik butik (O)
 - Hylloptik butik (DAS)
- › DALI- och basmodeller
- › Ljusflöde, se tabell
- › 4000 K, effektfaktor 0,98, Ra >80
- › Drifttemperatur - 20 °C - + 30 °C
- › LED-modulens livslängd T_a=25 °C:
 - >100 000 h (L70)
 - 100 000 h (L80)
 - 71 000 h (L90) (1R)
 - 54 000 h (L90) (3R)
- › LED-driver livslängd T_a=25 °C:
 - 100 000 h (max. 10 % utfall)

Montering

- › I tak med AMJK1-fäste som ingår
- › I armaturskena med fjäderfäste AMJK2
- › På vajer med fäste AMJKSK10
- › Mot order: Genomkopplingskit i olika längder

Mot order

- › Med anslutningskabel
- › Skraddarsydd ljusdistribution
- › EnstoNet (IP20)
- › 3000 K-modeller
- › Sensorer
- › Genomkopplingskit
- › Fjäderfästen för armaturskenor typ MP och Wibe m fl.










E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljuskurva	Kontroll	Ljusflöde
Marlo - Bredstrålande optik (WB)								
72 138 57	MA12WB	MA12WB LED IP23 39W/840	39W	3,1	1190	WB		6120 lm
72 138 58	MA12WBED	MA12WBED LED IP23 39W/840 DA	39W	3,1	1190	WB	DALI	6120 lm
72 138 73	MA15WB	MA15WB LED IP23 52W/840	52W	3,7	1470	WB		7370 lm
72 138 74	MA15WBED	MA15WBED LED IP23 52W/840 DA	52W	3,7	1470	WB	DALI	7370 lm
72 138 49	MA123RWB	MA123RWB LED IP23 39W/840	39W	3,4	1190	3R WB		5840 lm
72 138 50	MA123RWBED	MA123RWBED LED IP23 39W/840 DA	39W	3,4	1190	3R WB	DALI	5840 lm
	MA123RWBHO	MA123RWBHO LED IP23 48W/840	48W	3,4	1190	3R WB		6950 lm
	MA123RWBHOED	MA123RWBHOED LED IP23 48W/840 DA	48W	3,4	1190	3R WB	DALI	6950 lm
72 138 65	MA153RWB	MA153RWB LED IP23 49W/840	49W	4,1	1470	3R WB		7300 lm
72 138 66	MA153RWBED	MA153RWBED LED IP23 49W/840 DA	49W	4,1	1470	3R WB	DALI	7300 lm
	MA153RWBHO	MA153RWBHO LED IP23 60W/840	60W	4,1	1470	3R WB		8650 lm
	MA153RWBHOED	MA153RWBHOED LED IP23 60W/840 DA	60W	4,1	1470	3R WB	DALI	8650 lm
Marlo - Medelstrålande optik (MB)								
72 138 53	MA12MB	MA12MB LED IP23 42W/840	42W	3,1	1190	MB		5940 lm
72 138 54	MA12MBED	MA12MBED LED IP23 42W/840 DA	42W	3,1	1190	MB	DALI	5940 lm
72 138 69	MA15MB	MA15MB LED IP23 52W/840	52W	3,7	1470	MB		7430 lm
72 138 70	MA15MBED	MA15MBED LED IP23 52W/840 DA	52W	3,7	1470	MB	DALI	7430 lm
72 138 45	MA123RMB	MA123RMB LED IP23 39W/840	39W	3,4	1190	3R MB		5840 lm
72 138 46	MA123RMBED	MA123RMBED LED IP23 39W/840 DA	39W	3,4	1190	3R MB	DALI	5840 lm
72 138 61	MA153RMB	MA153RMB LED IP23 49W/840	49W	4,1	1470	3R MB		7380 lm
72 138 62	MA153RMBED	MA153RMBED LED IP23 49W/840 DA	49W	4,1	1470	3R MB	DALI	7380 lm



E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Ljuskurva	Kontroll	Ljusflöde
Marlo - Gångoptik butik (O)								
72 138 55	MA120	MA120 LED IP23 42W/840	42W	3,1	1190	0		5780 lm
72 138 56	MA120ED	MA120ED LED IP23 42W/840 DA	42W	3,1	1190	0	DALI	5780 lm
72 138 71	MA150	MA150 LED IP23 52W/840	52W	3,7	1470	0		7230 lm
72 138 72	MA150ED	MA150ED LED IP23 52W/840 DA	52W	3,7	1470	0	DALI	7230 lm
72 138 47	MA123RO	MA123RO LED IP23 39W/840	39W	3,4	1190	3R 0		5800 lm
72 138 48	MA123ROED	MA123ROED LED IP23 39W/840 DA	39W	3,4	1190	3R 0	DALI	5800 lm
72 138 63	MA153RO	MA153RO LED IP23 49W/840	49W	4,1	1470	3R 0		7490 lm
72 138 64	MA153ROED	MA153ROED LED IP23 49W/840 DA	49W	4,1	1470	3R 0	DALI	7490 lm
Marlo - Hylloptik butik (DAS)								
72 138 51	MA12DAS	MA12DAS LED IP23 42W/840	42W	3,1	1190	DAS		5860 lm
72 138 52	MA12DASED	MA12DASED LED IP23 42W/840 DA	42W	3,1	1190	DAS	DALI	5860 lm
72 138 67	MA15DAS	MA15DAS LED IP23 52W/840	52W	3,7	1470	DAS		7330 lm
72 138 68	MA15DASED	MA15DASED LED IP23 52W/840 DA	52W	3,7	1470	DAS	DALI	7330 lm
72 138 43	MA123RDAS	MA123RDAS LED IP23 39W/840	39W	3,4	1190	3R DAS		5880 lm
72 138 44	MA123RDASED	MA123RDASED LED IP23 39W/840 DA	39W	3,4	1190	3R DAS	DALI	5880 lm
72 138 59	MA153RDAS	MA153RDAS LED IP23 49W/840	49W	4,1	1470	3R DAS		7600 lm
72 138 60	MA153RDASED	MA153RDASED LED IP23 49W/840 DA	49W	4,1	1470	3R DAS	DALI	7600 lm
Marlo tillbehör								
72 101 67	AMJK1	FJÄDERSTÖD PAR	fjäderfäste par					
72 101 68	AMJK2	FJÄDERSTÖD PAR 50X70	fjäderfäste par för upphängning skena, 70 mm bred, stål					
72 101 69	AMJK2V	FJÄDERSTÖD PAR 50X70	fjäderfäste par för upphängning skena, 70 mm bred, vit					
72 101 71	AMJK3	FJÄDERSTÖD PAR 50X110	fjäderfäste par för upphängning skena, 110 mm bred, stål					
72 103 49	AMJK3V	FJÄDERSTÖD PAR 50X110 VIT	fjäderfäste par för upphängning skena, 110 mm bred, vit					
72 164 13	AMJKSH	AMJK UPPHÄNGNINGSKROPAR	upphängningskrovar					

Antal armaturer per säkring	B10 B16 C10 C16			
	MA12...	13	21	22
MA12...ED	11	18	19	31
MA15...	13	21	22	36
MA15...ED	11	18	19	31
MA123...	13	21	22	36
MA123...ED	11	18	19	31
MA153...	13	21	22	36
MA153...ED	11	18	19	31



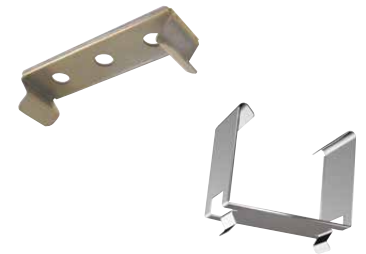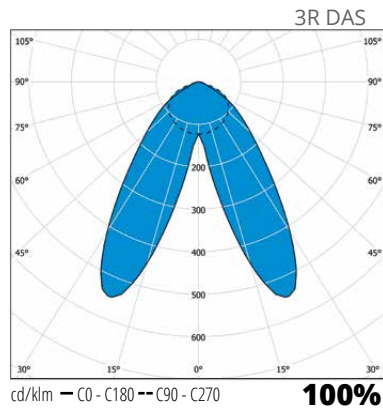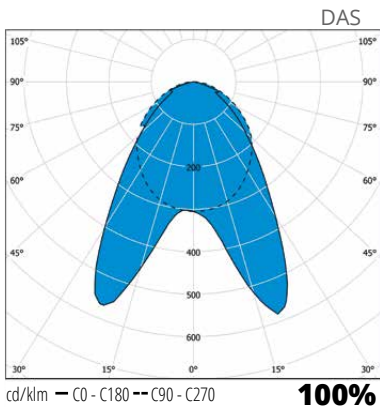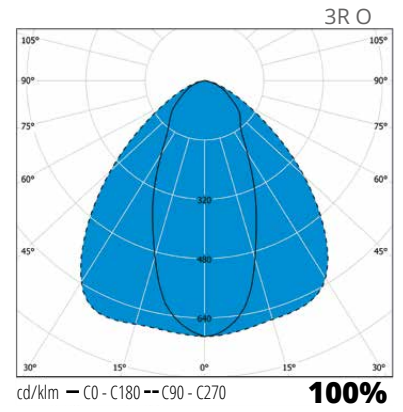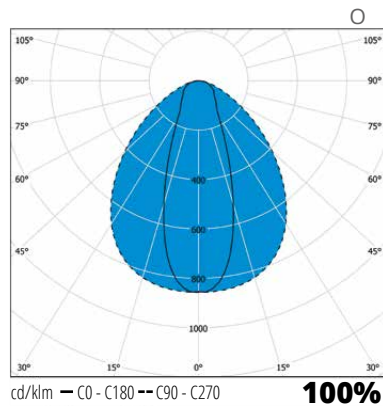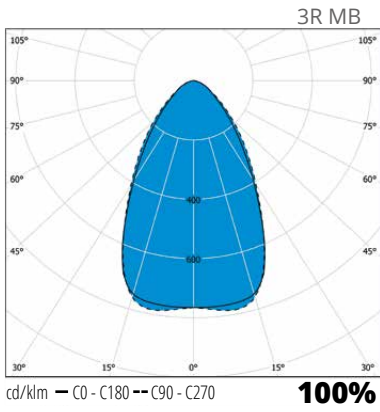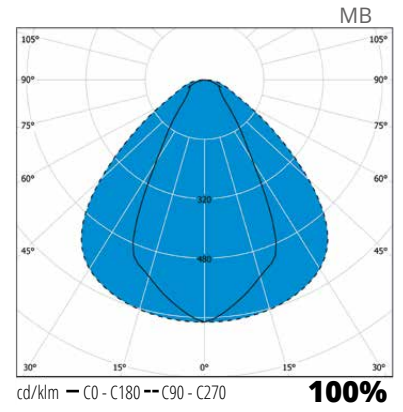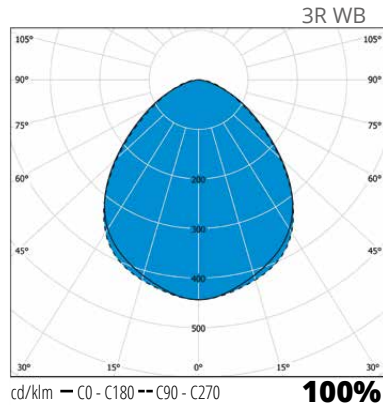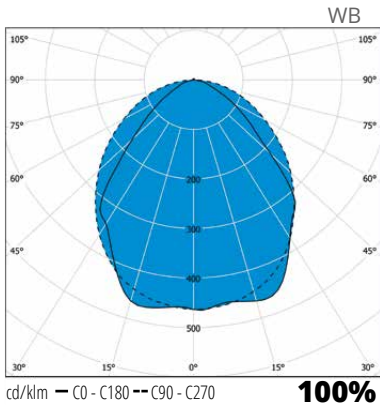

Fjäderfästen AMJK1 och AMJK2

