

# Neos LED

## LED

Neos LED on erittäin monipuolinen valaisin, jonka valotekniset mahdollisuudet istuttavat sen moniin projekteihin. Tie- ja katuvalaistukseen, aluevalaistukseen ja kävelyteille. Parkkialueet, kauppakeskukset ja teollisuuskohteet ovat omiaan Neosin käyttökohteiksi.




## BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

## SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



"Monipuolinen ja tehokas, todellinen moniosaaja."



### Rakenne

- Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- Kirkas karkaisttu tasolasi
- Väri: Akzo 900 grey

### Valotekniset tiedot



- Epäsymmetriset 40° ja 60° valonjaot
- Ottotehot 37,6W-116W
- Valovirrat 4800 lm-14300 lm
- Värintoistoindeksi CRI >70, 4000 K, tehokerroin >0,9
- Hajavalontuotto 0 %
- LED-moduulin elinikä 100 000h T<sub>a</sub>=25 °C: 350mA & 500mA (L90B10)
- Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +35 °C
- Ylijännitesuoja 10kV
- DALI+CLO

### Asennus

- Kiinnitys säädettävällä asennuskiinnikkeellä
- Sääto voidaan tehdä paikan päällä
- Työkaluvapaa pääsy huoltoon varten

### Tilauksesta

- Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

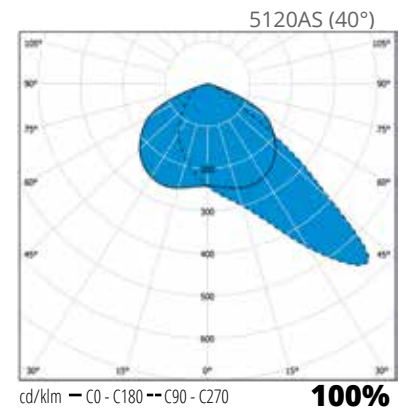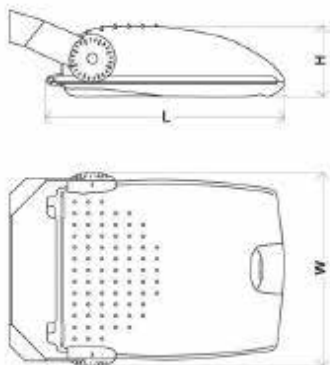

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (L)	Leveys (H)	Korkeus (W)	Tuulikerroin	Valovirta
<b>Neos 1 LED</b>									
45 347 05	NEOSL1-004924-D95U-0N	NEOS1 24LED 5121 37,6W 4800LM 740 CL2	LED	4,0	360	320	100	0,085 - 0,026 m <sup>2</sup>	4800 lm
<b>Neos 2 LED</b>									
45 347 09	NEOSL2-006447-DBHT-0N	NEOS2 32LED 5121 54,5W 6800LM 740 CL2	LED	8,0	441	398	140	0,085 - 0,026 m <sup>2</sup>	6800 lm
45 347 13	NEOSL2-004486-DBHT-0N	NEOS2 48LED 5121 80W 10300LM 740 CL2	LED	8,0	441	398	140	0,085 - 0,026 m <sup>2</sup>	10300 lm
<b>Neos 3 LED</b>									
45 347 14	NEOSL3-002599-DA9K-0N	NEOS3 64LED 5121 116W 14300LM 740 CL2	LED	19,0	600	500	160	0,085 - 0,026 m <sup>2</sup>	14300 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

