

# Omniflood

LED



Omniflood 3

Omnifloodin yksinkertaisen tyylikäs muotoilu, kaksi runkokokoa, runsas optiikkavalikoima ja eri asennusvaihtoehdot tekevät siitä täydellisen vaihtoehdon useisiin eri käyttökoh-teisiin. Omniflood soveltuu mainiosti tie-, katu- ja aluevalaistukseen sekä kävelyteille. Myös parkkialueiden, liike-kiinteistöjen ja teollisuuskohteiden va-laistus hoituu hienosti Omnifloodilla.

## BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvalisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

## SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yö-ajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



”Kaksi runkokokoa, runsas optiikkavalikoima ja eri asennusvaihtoehdot.”



Omniflood 1



Omniflood-valaisin pylvässoviteella

### Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Tasolasi 5 mm paksua karkaistua lasia
- › Optiikan materiaali PMMA
- › Väri: Akzo 900 Grey Sanded

### Valotekniset tiedot



- › Ottotehot 53W-227W
- › Valovirrat 5600 lm-24300 lm
- › Epäsymmetriset 40° ja 60° valonjaot
- › Värinsoistoindeksi CRI>70, värilämpötila 4000 K
- › Tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0 %
- › Käyttöympäristön lämpötila - 30 °C - +55 °C (\*)
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › LED-moduulin elinikä T<sub>a</sub>=25 °C  
100 000h - L90B10 (<700mA)  
81 000h - L80B10 (>700mA)
- (\*) Riippuen valaisimen asennuskulmasta ja ajo-  
virrasta

### Asennus

- › Katto-, seinä- ja orsiasennuksiin vakio sankakiinnikkeellä
- › Valaisimen kulmansäätö onnistuu työmaalla
- › Pultit eivät sisälly toimitukseen
- › Valaisimen kytkentätilaa pääsee avamalla neljä M5-ruuvia (Omniflood 1). Viisi M5-ruuvia (Omniflood 3)

### Tilauksesta

- › Pylvässovitte ø 60 mm pylväsiin
- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

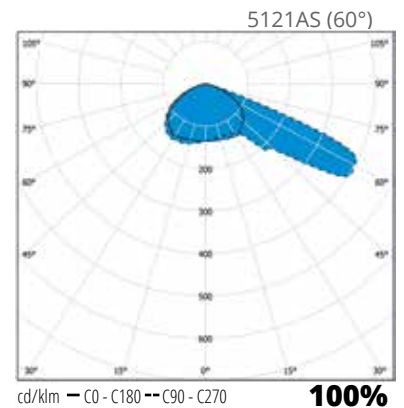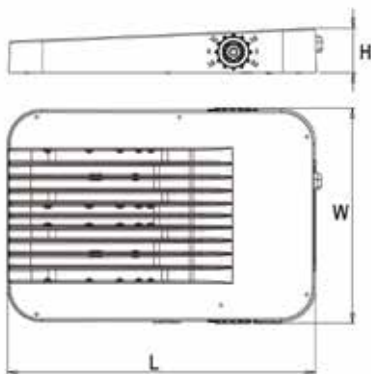

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (L)	Korkeus (H)	Leveys (W)	Tuulikerroin	Valovirta
<b>Omniflood 1</b>									
45 345 64	OMFLO1-000111-D8B0-0N	OMNIFLOOD1 16LED 5121 28W 2700LM 740 CL2	LED	9,0	500	311	72	0,151 m <sup>2</sup>	2700 lm
<b>Omniflood 3</b>									
45 347 19	OMFLO3-000063-D8QW-0N	OMNIFLOOD3 72LED 5121 227W 24300LM 740 CL2	LED	18,4	546	475	88	0,225 m <sup>2</sup>	24300 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

