



Oyo

LED

Oyo-tuoteperhe tarjoaa laadukkaan ja tyylikkään vaihtoehdon kävelyteiden, aukioiden ja puistojen valaisuun. Oyon valovirta-, optiikka- ja ohjausvaihtoehdot ovat laajat, joten valikoimasta löytyy sopiva versio kohteeseen kuin kohteeseen. Oyoon on mm. saatavilla integroitu liiketunnistin tai Owlet-ohjausjärjestelmä.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



“Valovirta-, optiikka- ja ohjausvaihtoehdot ovat laajat.”



Oyo-valaisin erikseen tilattavalla PIR-tunnistimella

Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kupu polykarbonaattia
- › Optiikan materiaali PMMA
- › Väri: Akzo 900 Grey Sanded

Valotekniset tiedot



- › Symmetriset ja epäsymmetriset valonjaot
- › Ottotehot 25,7W-89W
- › Valovirrat 3200 lm-9800 lm
- › Värintoistoindeksi CRI>70, värielämpötila 4000 K
- › Tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0%
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +45 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › LED-moduulin elinikä T_a = 25 °C
100 000h L90B10

Asennus

- › Asennus ø 60 mm pylvääseen
- › Kiinnitys kuudella M8 ruuvilla
- › 5 metrin liitosjohto 2x1,5 mm²

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

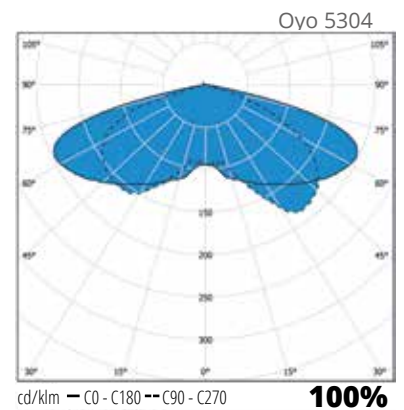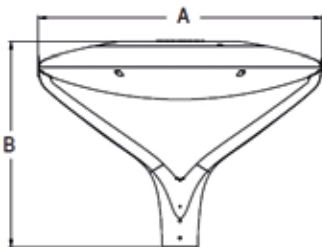

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Halkaisija (A)	Korkeus (B)	Tuulikerroin	Valovirta
Oyo								
45 347 25	OYOLED-002034-DA9K-0N	OYO 20LED 5304SY 25,7W 3200LM 740 CL2	LED	10,0	525	525	0,159 m ²	3200 lm
45 347 26	OYOLED-002035-D8MJ-0N	OYO 20LED 5304SY 45W 4900LM 740 CL2	LED	8,5	525	525	0,159 m ²	4900 lm
45 347 27	OYOLED-002036-D8MJ-0N	OYO 40LED 5304SY 89W 9800LM 740 CL2	LED	8,5	525	525	0,159 m ²	9800 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

