

Pilzeo

LED



Pilzeo on elegantti ja moderni pylväsvalaisin, jonka perinteinen, mutta tyylikäs muoto soveltuu kaikkiin energiatehokasta LED-tekniikkaa vaativiin kohteisiin.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



“Modernin erilainen puistovalaisin optisilla vaihtoehtoilla.”



Rakenne

- › Hattu ja runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kupu UV-suojattua polykarbonaattia
- › Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot




- › Symmetrinen ja epäsymmetrinen valonjako
- › Värintoistoindeksi CRI>70 (4000 K -versiot)
- › Hajavalon tuotto 0 %
- › Tehokerroin > 0,9
- › LED-moduulin elinikä 100 000h T_a=25 °C L90B10
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +55 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV

Asennus

- › Asennus ø 60 mm pylväseen
- › Kiinnitys kahdella ruuvilla, ruuvit ruostumatonta terästä
- › 5 metrin liitosjohto 2x1,5 mm²

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

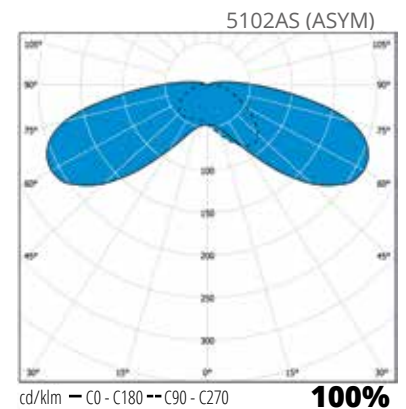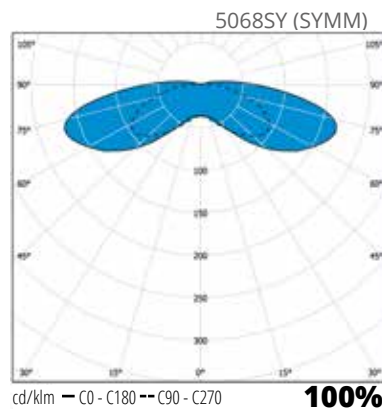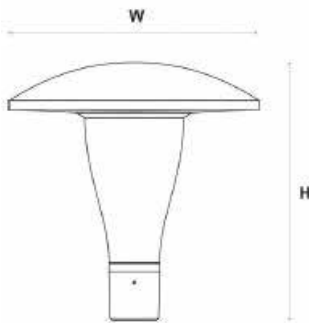

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuulikerroin	Valovirta
Pilzeo 4000 K									
45 347 29	PILZEO-005987-D95U-0N	PILZEO 24LED 5068SY 45W 5600LM 740 CL2	LED	7,0	524	524	530	0,074 m ²	5600 lm
45 347 30	PILZEO-005625-D95U-0N	PILZEO 24LED 5102 45W 5600LM 740 CL2	LED	7,0	524	524	530	0,074 m ²	5600 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

