

Yoa

LED



Yoa

Yoa-tuoteperhe on täydellinen valinta urbaaneihin kaupunkiympäristöihin. Yoa-tuoteperheestä löytyy kaksi runkokokoa ja erittäin laaja valikoima valovirta-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja, jotka takaavat kustannustehokkaan ratkaisun kaikkiin projekteihin. Tuotteet ovat asennettavissa pylvään päähän, varteen tai jopa vaijeriripustukseen.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



“Yoa on puhdasverinen kaupunkilainen.”



Yoa Midi pylvään päähän LYRE-YOAL110P pylvässovitteella



Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kaksi runko kokoa: Yoa Midi ja Yoa Maxi
- › Kupu karkaistua lasia
- › Optiikan materiaali PMMA
- › Väri: Akzo 900 Grey Sanded

Valotekniset tiedot





- › Tehot 35,9W-167W
- › Valovirrat 4200 lm-22300 lm
- › Värintoistoindeksi CRI>70, väriämpötila 4000 K
- › Tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0%
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +45 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › LED-moduulin elinikä T_a=25 °C 100 000h L90B10

Asennus

- › Pylvään päähän asennettavat:
 - Asennus ø 60 mm pylvääseen käyttämällä LYRE-YOAL110P-nylvasovitteella
 - Nylvasovite asennettava ensin valaisimeen
 - Kiinnitys nylvääseen kahdeksalla M8 ruuvilla
- › Varsiasennus:
 - Asennus ø 60 mm varteen. Varren pituus 115 mm (Midi), 125 mm (Maxi)
 - Kiinnitys kahdella ruuvilla

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

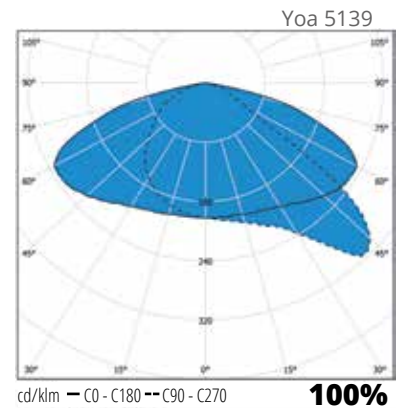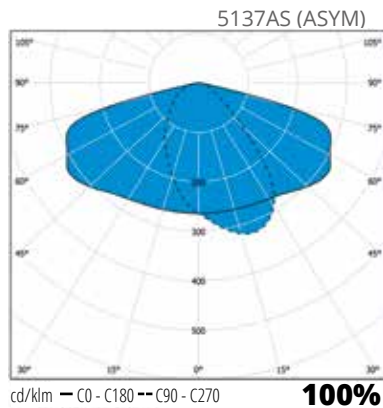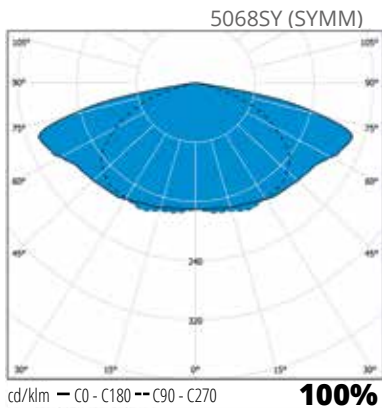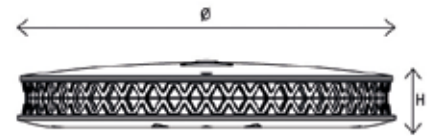

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Halkaisija (ø)	Korkeus (H)	Tuulikerroin	Valovirta
Yoa - pylvään päähän								
45 347 43	YOAD00-007385-DAI8-ON	YOA MIDI 16LED 5068SY 35,9W 4200LM 740 CL2	LED	13,0	500	90	0,022 m ²	4200 lm
45 347 44	YOAD00-007386-DAI8-ON	YOA MIDI 32LED 5068SY 69,5W 8400LM 740 CL2	LED	13,0	500	90	0,022 m ²	8400 lm
Yoa - varsiasennus								
45 347 45	YOAD00-007387-DAI8-ON	YOA MIDI 16LED 5137 35,9W 4500LM 740 CL2	LED	13,0	500	90	0,022 m ²	4500 lm
45 347 46	YOAD00-007388-DAI8-ON	YOA MIDI 48LED 5137 105W 13400LM 740 CL2	LED	13,0	500	90	0,022 m ²	13400 lm
45 347 47	YOAX00-001022-D8MJ-ON	YOA MAXI 64LED 5139 136W 16200LM 740 CL2	LED	20,0	650	90	0,021 m ²	16200 lm
45 347 48	YOAX00-001023-DEDZ-ON	YOA MAXI 96LED 5139 167W 22300LM 740 CL2	LED	20,0	650	90	0,021 m ²	22300 lm
Asennustarvikkeet								
45 345 82	LYRE-YOAL110P	YOA MIDI LYRE POST-TOP BRACKET		4,0	565	765		

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.