

Zela

LED



Zelan tunnistaa sen erottuvan matalasta, kartiomaisesta kuvusta, jonka mahdollistaa uusi LED-teknologia. Zela tarjoaa kustannustehokkaan ja tunnelmallisen valaistusratkaisun. Zela luo miellyttävää valoa, joka mahdollistaa sen käytön arkkitehtonisissa tiloissa.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



"Tyyllitelty ja erottuva ulkomuoto."



Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Hattu polyamidia
- › Kupu polykarbonaattia
- › Väri: Akzo 900 grey

Valotekniset tiedot



- › Epäsuora valontuotto
- › LED-valonlähde vaihdettavissa
- › Symmetrinen valonjako
- › Värinistöindeksi CRI>70 (4000 K -versiot), CRI>80 (3000 K -versiot)
- › Hajavalon tuotto < 6,4 %
- › Tehokerroin > 0,9
- › LED-moduulin elinikä 100 000h T_a=25 °C: 700mA & 500mA (L80B10)
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +35 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV

Asennus

- › Asennus ø 60 mm pylväeseen
- › 5 metrin liitosjohto 2x1,5 mm²

Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

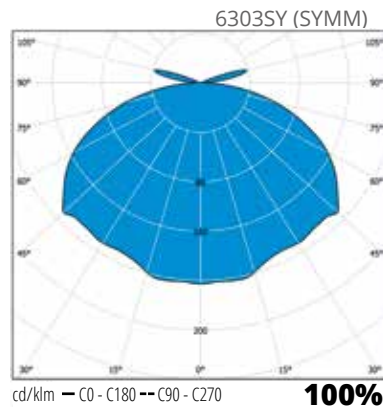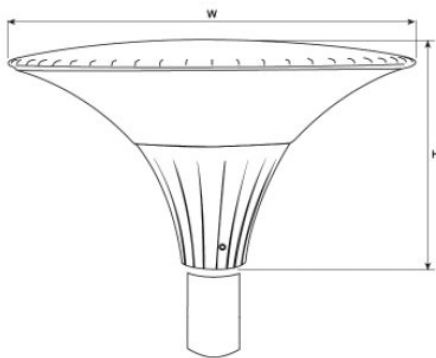

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuulikerroin	Valovirta
Zela 4000 K									
45 347 49	ZELA00-000603-D8MJ-0N	ZELA 16LED 6303SY 38W 3300LM 740 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m ²	3300 lm
45 347 50	ZELA00-000486-D8BO-0N	ZELA 24LED 6303SY 41W 3800LM 740 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m ²	3800 lm
Zela 3000 K									
45 347 51	ZELA00-000566-D8MJ-0N	ZELA 16LED 6303SY 38W 3000LM 830 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m ²	3000 lm
45 347 52	ZELA00-000529-D8BO-0N	ZELA 24LED 6303SY 41W 3400LM 830 CL2	LED	4,9	578	578	324	0,054 m ²	3400 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.

