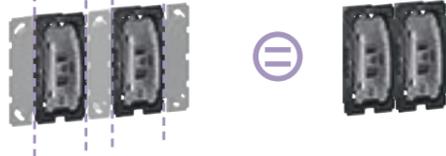


COMPOSITION		Astuce Casser les ailettes de chaque mécanisme et les associer pour obtenir un interrupteur / poussoir double							
									
Mécanisme	Doigt ou enjoliveur	Support universel (voir p. 50 à 53, 77)	Plaque (voir p. 50 à 53)						
MÉCANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS							
									
		Blanc	Noir	Titanium	Blanc antimicrobien ⁽¹⁾	Blanc IP 44 ⁽¹⁾			
INTERRUPTEURS (p. 54)									
INTERRUPTEURS OU VA-ET-VIENT	Interrupteur ou va-et-vient 10 AX	CM0001	Standard	CB0001	CN0001	CT0001	CB0027	CB8001	
			Lumineux + voyant à commander (p. 76)	CB1001	CN1001	CT1001	CB1027	-	
			Témoin + voyant à commander (p. 76)	CB0007	CN0007	CT0007	CT1027	-	
			Avec porte-étiquette	CB5001	CN5001	CT5001	-	CB7001	
	Double interrupteur ou va-et-vient 10 AX	2 x CM0001	Standard	CB2001	CN2001	CT2001	CB2027	CB4001	
			Lumineux + voyants à commander (p. 76)	CB3001	CN3001	CT3001	CB3027	-	
			Témoin + voyants à commander (p. 76)	CB2007	CN2007	CT2007	CT3027	-	
	Interrupteur ou va-et-vient 10 AX + poussoir NO+NF 6 A	CM0001 + CM0031	CB2001	CN2001	CT2001	CB2027	CB4001		
	Interrupteur ou va-et-vient sans contact - 200 W LED Câblage avec ou sans Neutre	CM0003	CB0003 ⁽²⁾	CN0003	CT0003	CB0003	-		
	Permutateur 10 A	CM0005	Standard	CB0005	CN0005	CT0005	-	-	
Lumineux + voyant réf. CM0224 à commander (p. 76)			-	-	-	-	-		
Témoin + voyant réf. CM0225 à commander (p. 76)			CB1005	CN1005	CT1005	-	-		

1 : Utiliser les plaques dédiées à cet usage (p. 51) - 2 : Antimicrobien

MÉCANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS							
									
		Blanc	Noir	Titanium	Blanc antimicrobien ⁽¹⁾	Blanc IP 44 ⁽¹⁾			
INTERRUPTEURS (SUITE) (p. 54, 55)									
INTERRUPTEURS OU VA-ET-VIENT (SUITE)	Interrupteur bipolaire 16 AX	CM0020	Standard	CB0020	CN0020	CT0020	-	-	
			Lumineux + voyant réf. CM0224 à commander (p. 76)	CB1020	CN1020	CT1020	-	-	
			Témoin + voyant réf. CM0225 à commander (p. 76)	-	-	-	-	-	
	Va-et-vient témoin sans Neutre 4 A Voyant intégré	CM0007	CB0007	CN0007	CT0007	-	-		
	Interrupteur ou va-et-vient à tirage 10 AX Livré avec cordon longueur 1,5 m	CM0008	CB0008	CN0008	CT0008	-	-		
	Interrupteur temporisé 2 fils, sans Neutre 200 W LED	CM0077	CB0077	CN0077	CT0077	-	-		
Interrupteur horaire programmable	CM0078	CB0078	CN0078	CT0078	-	-			
Interrupteur ou va-et-vient 5 commandes compactes 10 AX	5 x CM0001	CB0029	CN0029	CT0029	-	-			
INTERRUPTEURS CONNECTÉS	Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variation 5-125 W LED	Livré avec enjoliveur et support	CB0403	CN0403	CT0403	-	-		
	Interrupteur filaire connecté avec Neutre avec option variation 150 W LED	Livré avec enjoliveur et support	CB0409	CN0409	CT0409	-	-		
	Interrupteur filaire double connecté avec Neutre 2 x 50 W LED	Livré avec enjoliveur et support	CB0416	CN0416	CT0416	-	-		
	Commande sans fils, sans pile, Self-e pour éclairage et prise	Livrée avec enjoliveur et support	CB0420	CN0420	CT0420	-	-		
	Commande sans fils pour éclairage et prise	Livrée avec enjoliveur et support	CB0402	CN0402	CT0402	-	-		
	Commande double sans fils, sans pile, Self-e pour éclairage et prise	Livrée avec enjoliveur et support	CB0421	CN0421	CT0421	-	-		
	Commande double sans fils pour éclairage et prise	Livrée avec enjoliveur et support	CB0415	CN0415	CT0415	-	-		

1 : Utiliser les plaques dédiées à cet usage (p. 51)