 




Niloé™ Next

DÉ BUDGETVRIENDELIJKE
OPLOSSING
VOOR UW PROJECT!





**MEER WETEN?
ZIE LEGRAND.BE**

Op **legrand.be** vindt u alle informatie voor de installatie van "Niloé Next":

- technische kenmerken
- handleidingen

HERNIEUWDE **KLASSIEKER**

Moderner, eigentijds, functioneler, met een vernieuwd design en nieuwe afwerkingen die perfect te integreren zijn in elk interieur.




Niloé™ Next

**Een nieuwe
eigentijdse look
met rechte hoeken.**

Subtiel en elegant.
Perfecte combinatie van
esthetiek en functionaliteit.

MONOCHROME MATTE AFWERKINGEN

Een perfecte combinatie van toetsen en afdekplaten dankzij de monochrome afwerking. Een lust voor het oog.

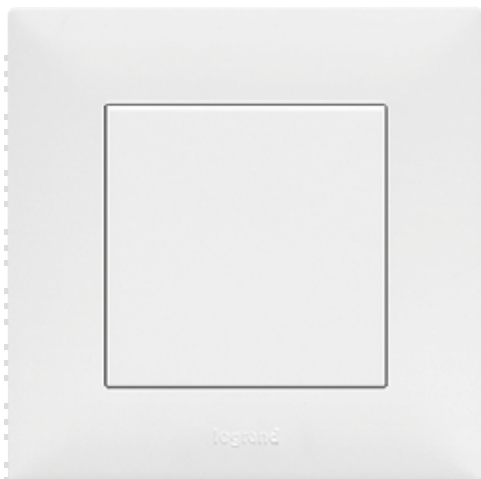

Mat wit



Mat grijs




Mat zwart

Vormen en afwerkingen.


- Rechte lijnen
- Subtiel en elegant
- 3 monochrome afwerkingen: mat wit, mat grijs en mat zwart

Dé budgetvriendelijke oplossing voor uw project!


- Budgetvriendelijk gamma schakelaars
- Winst in installatietijden dankzij de steekklemmen
- Winst in energieverbruik dankzij energie-efficiënte oplossingen

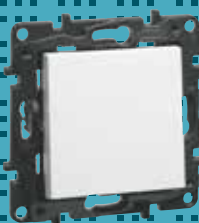

1 ref.
mechanisme
+ houder + toets

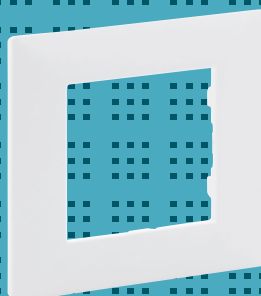

1 ref.
afdekplaat

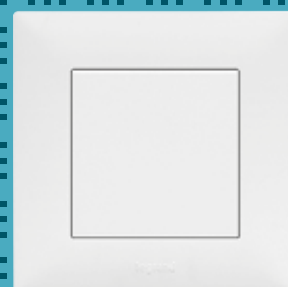


Afgewerkt product

Het volledig apparaat. Handig en eenvoudig te installeren.


Het volledig apparaat bestaat uit een houder met spanklauwen uitgerust met een mechanisme en toets.
Het volledig apparaat dient enkel nog uitgerust te worden met een afdekplaat.

EENVOUD IN INSTALLATIE

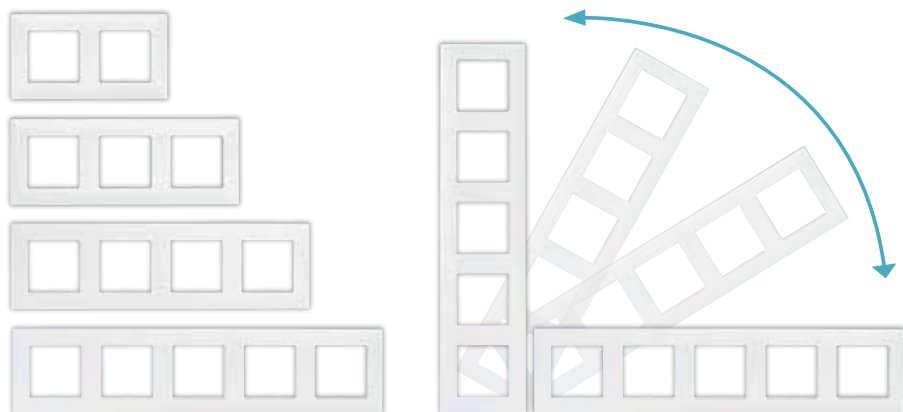

MEERVOUDIGE INSTALLATIE

Eenzelfde centerafstand (71 mm) laat toe om de meervoudige afdekplaten zowel horizontaal als verticaal te monteren.



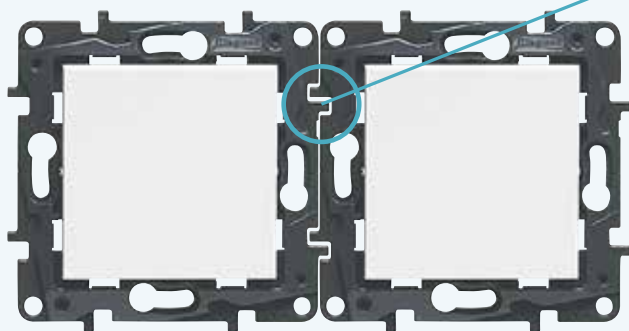


De mechanismen zijn gemakkelijk en perfect combineerbaar voor een optimale meervoudige installatie.

De werkbeschermkap beschermt tegen stof, verf en krassen.



BEDIENINGEN

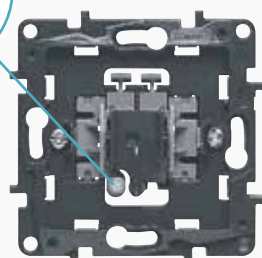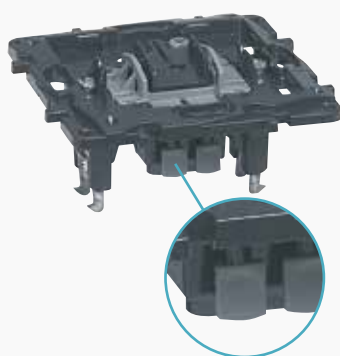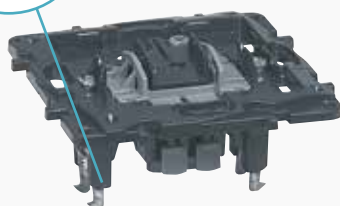

EENVOUDIGE EN SNELLE INSTALLATIE

Afdekplaten worden eenvoudig geklikt op de houder zonder gereedschap

MEER COMFORT TIJDENS DE INSTALLATIE

Door de compactheid van de mechanismen nemen deze minder ruimte in beslag en is er meer bedradingsruimte achter het mechanisme.

Isolerende houder met hoge robuustheid.


Geïntegreerde sterke spanklauwen

Mechanismen zijn voorzien van steekklemmen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Bedieningen (schakelaars en drukknoppen) zijn beschikbaar met geïntegreerde verlichting (LED).

De contactdozen zijn standaard uitgerust met een kinderveiligheid op het mechanisme zelf.

CONTACTDOZEN

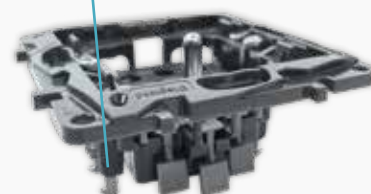

ENERGIE-DISTRIBUTIE

Een compleet assortiment contactdozen.



Contactdoos
2P+A



Contactdoos
2P



Compacte dubbele
contactdoos 2P+A

EENVOUDIG OPLADEN

Breng je veel tijd door op je smartphone? Goed nieuws dan. Lege batterijen zijn niet langer een gedoe!

Met de Niloé Next USB-oplaadoplossingen laad je al je apparaten eenvoudig en snel weer op.



Dubbele USB lader,
type C+C



Dubbele USB lader,
type A + type C

LAAD ÉÉN OF MEER APPARATEN TEGELIJKERTIJD OP.

Snel opladen van een smartphone en tablet tegelijkertijd is geen probleem.



Contactdoos 2P+A
met geïntegreerde USB
type C-lader

LAAD JE SMARTPHONE OP, ZONDER VERLIES VAN JE CONTACTDOOS.

Ideaal ter vervanging van een bestaande 2P+A-contactdoos zonder kap- of breekwerk of extra bedrading.


STANDAARD/COMFORT FUNCTIES VERLICHTING



Enkelvoudige- en
tweevoudige schakelaars



Enkelvoudige- en
tweevoudige drukknoppen

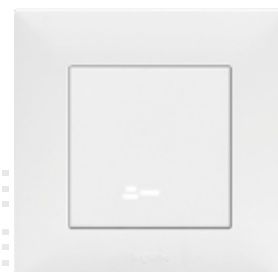

Verlichte
schakelaars

EFFICIËNT BEHEER VAN VERLICHTING

Bespaar energie door gebruik te maken van universele dimmers en bewegingsdetectoren.



Bewegingsdetector

**LAAT HET LICHT
NIET ONNODIG
BRANDEN.**

De bewegings-
detector zorgt
ervoor dat het
licht automatisch
gedoofd wordt
na verloop van de
ingestelde tijd.

**CREËER
DE PERFECTE
SFEER**

Pas de licht-
intensiteit aan
in functie van
je behoeften.



Universele dimmer

MULTIMEDIA TOEPASSINGEN

Met een grote verscheidenheid aan multimediatoepassingen zorgt Niloé Next ervoor dat er altijd entertainment binnen handbereik is.



Dubbele
luidspreker aansluiting



Enkelvoudige RJ45
contactdoos cat. 6 UTP



Gecombineerde TV/RJ45
contactdoos

Niloé™ Next

schakelaars en drukknoppen



NNP2110WH



NNP2211MG



NNP2120BL



NNP2221WH



NNP2316BL

Mechanismen geleverd met houder en toets.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.18)
 In-of opbouwmontage (blz. 15)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermkap.

Ref. Enkelpolige schakelaars - 10AX - 250V~

NNP2110WH NNP2110MG NNP2110BL	Enkelpolige schakelaar Met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Tweevoudige enkelpolige schakelaar Met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Drievoudige enkelpolige schakelaar Met schroefklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart

Ref. Wisselschakelaars - 10AX - 250V~

NNP2210WH NNP2210MG NNP2210BL	Wisselschakelaar Met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Wisselschakelaar verlicht Mechanismen voorzien van te bekabelen LED voor verlichte-of controlefunctie Met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Tweevoudige wisselschakelaar Met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
NNP2220WH NNP2220MG NNP2220BL	Tweevoudige wisselschakelaar verlicht Mechanismen voorzien van te bekabelen LED voor verlichte-of controlefunctie. Met steekklemmen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Wisselschakelaar + drukknop <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart

Ref. Kruisschakelaar - 10AX - 250V~

NNP2010WH NNP2010MG NNP2010BL	Met schroefklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
-------------------------------------	---

Ref. Tweepolige schakelaars - 10AX - 250V~

NNP2113WH NNP2113MG NNP2113BL	Tweepolige schakelaar Met schroefklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Tweepolige schakelaar verlicht Mechanismen voorzien van te bekabelen LED voor verlichte-of controlefunctie. Met schroefklemmen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	NNP2114WH NNP2114MG NNP2114BL

Ref. Drukknoppen - 6A - 250V~

NNP2315WH NNP2315MG NNP2315BL	Drukknop Met steekklemmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Drukknop verlicht Mechanismen voorzien van te bekabelen LED voor verlichte functie <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
	NNP2316WH NNP2316MG NNP2316BL
NNP2320WH NNP2320MG NNP2320BL	Dubbele drukknop <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart

Ref. Trekschakelaar - 10A - 250V~

NNP2214WH NNP2214MG NNP2214BL	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
-------------------------------------	---

Niloé™ Next

rolluikbedieningen en badgeschakelaars



NNP2610WH

NNP271WH

Mechanismen geleverd met houder en toets.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.16)
 In-of opbouwmontage (blz. 15)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermpak.

Niloé™ Next

 
 


dimmers





NNP2412WH

NNP2413WH

Mechanismen geleverd met houder en toets.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.16)
 In-of opbouwmontage (blz. 15)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermpak.

Ref.	Rolluikbedieningen
NNP2610WH NNP2610MG NNP2610BL	Met steekklemmen Rolluikschakelaar - 6AX - 250V~ 3 posities: op, neer, stop  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
NNP2611WH NNP2611MG NNP2611BL	Rolluikdrukknop - 6A - 250V~ 2 posities: op, neer  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
	Badgeschakelaars Voor het activeren van een circuit door het plaatsen van een kaart. Gebruiksvoorbeeld: stroomvoorziening hotelkamer alleen wanneer de gast aanwezig is. Te gebruiken met de kaart ref. 089806. Kaartbreedte max. 54 mm. Kaart niet meegeleverd. Mechanische badgeschakelaar Mechanisme zonder tijdsvertraging na het verwijderen van de kaart. Met steekklemmen.  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
NNP270WH NNP270MG NNP270BL	
NNP271WH NNP271MG NNP271BL	Elektronische badgeschakelaar Mechanisme met 30 seconden vertraging na het verwijderen van de kaart. 230VA, 50/60Hz Met schroefklemmen  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart

Ref.	Dimmer
NNP2412WH NNP2412MG NNP2412BL	Kan gekoppeld worden aan één of meerdere drukknoppen (niet-verlicht type). Elke drukknop kan de aan/uit- en dimfunctie uitvoeren. Brandt bij het inschakelen op het niveau dat vóór de laatste uitschakeling is ingesteld. Instelling van onderste en bovenste drempels Indicator-/locatorfunctie Diepte 35 mm Verbruik in standby < 5m W Drukknopdimmer zonder nulleider (2 draads) Voor alle soorten lampen: - Dimbare LED's, CFL's: 3 tot 125W LED (max. 10 lampen) - Halogeen, gloeilamp 230V~: 3 tot 125W - Halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator: 3 tot 125VA  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
NNP2413WH NNP2413MG NNP2413BL	Drukknopdimmer met nulleider (3 draads) Voor alle soorten lampen: - Dimbare LED's, CFL's: 0 tot 150W LED (max. 15 lampen) - Halogeen, gloeilamp 230V~: 0 tot 150W - Halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator: 0 tot 150VA  <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart

Niloé™ Next detectoren



NNP2512WH

 
 


NNP2513BL



NNP650MG

Mechanismen geleverd met houder en toets.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.16)
 In-of opbouwmontage (blz. 15)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermkap.

Ref.	Bewegingsdetectoren
NNP2512WH NNP2512MG NNP2512BL	<p>Compatibel met elk type lamp IR-detectie, detectieveld 170° Detectiebereik 8 m Tijdsvertraginginstelling van 5 s tot 30 min Instelling lichtniveaudrempel van 5 tot 1275 lux 4 niveaus van gevoeligheidsinstelling</p> <p>Bewegingsdetector zonder nulleider (2 draads) Uitgerust met drukknop aan de voorkant om detector manueel in of uit te schakelen Geaccepteerd vermogen per lamptype: - LED's, CFL's: 2 tot 100 W - Halogeen- en gloeilampen: 2 tot 150 W - LED's, CFL's, Halogeen, fluobuis met ferromagnetische of elektronische transformator: 2 tot 150VA</p> <p>Als er meerdere sensoren op hetzelfde circuit worden geïnstalleerd, verandert de minimale belasting: zie de technische fiche Mogelijkheid om maximaal 3 sensoren parallel te installeren Extra handmatige bediening op afstand mogelijk met bijkomende drukknop, 10 max. Kan worden gekoppeld aan een modulaire timer. Het vermogen per lamptype is het vermogen van de gebruikte modulaire timer. Standby-verbruik < 0,01 W</p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart</p>
NNP2513WH NNP2513MG NNP2513BL	<p>Bewegingsdetector met nulleider (3 draads) Geaccepteerd vermogen per lamptype: - LED's, CFL's: 0 tot 500 W - Halogeen- en gloeilampen: 0 tot 2000 W - LED's, CFL's, Halogeen, fluobuis met ferromagnetische of elektronische transformator: 0 tot 1000VA</p> <p>Mogelijkheid om maximaal 10 detectoren parallel te installeren Extra handmatige bediening op afstand mogelijk met drukknop, 10 max. Master/Slave-functie beschikbaar (max. 10 slaves voor 1 master) Standby-verbruik < 0,015 W</p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart</p>

Ref.	Obstakelverlichting met bewegingsdetector
NNP650WH NNP650MG NNP650BL	<p>Het mechanisme detecteert beweging en verlicht de doorgang. Detectieveld 180°. Detectiebereik 6 m LED verlichting De functie heeft een uitschakelbaar geluidssignaal. Met schroefklemmen.</p> <p> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart</p>

Niloé™ Next

contactdozen



Mechanismen geleverd met houder en sierplaat.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.16)
 In-of opbouwmontage (blz. 15)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermerkap.

Niloé™ Next

USB laders



Mechanismen geleverd met houder en sierplaat.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.16)
 In-of opbouwmontage (blz. 15)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermerkap.

Ref.	Productenamen	Color options
NNP3100WH NNP3100MG NNP3100BL	Contactdozen 16A - 250V~ Belgische standaard	
	Contactdoos 2P+A Met steekklemmen.	○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Contactdoos 2x 2P+A voorbekabeld Met steekklemmen.	○ Wit ● Grijs ● Zwart
NNP3113WH* NNP3113MG* NNP3113BL*	Contactdoos 2P Met schroefklemmen.	○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Tweevoudige compacte contactdoos 2P+A Enkelvoudige installatie. Compleet geleverd met afdekplaat. Kan 1 contactdoos vervangen door 2 contactdozen met behoud van de inbouwdoos. Met steekklemmen	○ Wit ● Grijs ● Zwart
	NNP3114WH NNP3114MG NNP3114BL	○ Wit ● Grijs ● Zwart

NNP3120WH NNP3120MG NNP3120BL	Contactdozen 16A - 250V~ Duitse standaard (randaarde)	
	Contactdoos 2P+A (randaarde) Met steekklemmen	○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Tweevoudige compacte contactdoos 2P+A (randaarde) Enkelvoudige installatie. Compleet geleverd met afdekplaat. Kan 1 contactdoos vervangen door 2 contactdozen met behoud van de inbouwdoos. Met steekklemmen	○ Wit ● Grijs ● Zwart
NNP3130WH NNP3130MG NNP3130BL		○ Wit ● Grijs ● Zwart

Ref.	Productenamen	Color options
NNP3302WH NNP3302MG NNP3302BL	Contactdozen 16A - 250V~ Belgische standaard met geïntegreerde USB-lader	
	Contactdoos 2P+A 16 A + USB Type C 1,5 A Voor het snel opladen van tablets, smartphones, MP3 spelers, horloges, enz. Ter vervanging van een traditioneel 2P+A stopcontact zonder het wijzigen van de bedrading of de bestaande inbouwdoos. Verbruik in passieve modus < 0,07 W klasse II SELV Met steekklemmen	○ Wit ● Grijs ● Zwart
	Contactdozen 16A - 250V~ Duitse standaard (randaarde) met geïntegreerde USB-lader	
NNP3312WH NNP3312MG NNP3312BL	Contactdoos 2P+A 16 A + USB Type C 1,5 A Voor het snel opladen van tablets, smartphones, MP3 spelers, horloges, enz. Ter vervanging van een traditioneel 2P+A stopcontact zonder het wijzigen van de bedrading of de bestaande inbouwdoos. Verbruik in passieve modus < 0,07 W klasse II SELV Met steekklemmen	○ Wit ● Grijs ● Zwart

NNP3404WH NNP3404MG NNP3404BL	Dubbele USB-lader type C+C	
	5 V, 3 A, 15 W Voor smartphones en snelladende tablets Conform IEC 62680-1-3 Gecertificeerde USB-IF. Overspanningsbeveiliging > 1kV Verbruik in passieve modus < 0,07 W Voeding AC/DC-efficiëntie op het hoogste niveau (VI) Klasse II ELV Schroefklemmen	○ Wit ● Grijs ● Zwart

NNP3403WH NNP3403MG NNP3403BL	Dubbele USB-lader type A+C	
	Dubbele USB-lader type A+C USB-C: 5V, 3A, 15 W USB-A: 5V, 2.4A, 12 W Voor smartphones en snelladende tablets Conform IEC 62680-1-3 Gecertificeerde USB-IF. Overspanningsbeveiliging > 1kV Verbruik in passieve modus < 0,07 W Voeding AC/DC-efficiëntie op het hoogste niveau (VI) Schroefklemmen Klasse II ELV	○ Wit ● Grijs ● Zwart

* Beschikbaar Q4 2024

Niloé™ Next TV-contactdozen

Niloé™ Next RJ45 contactdozen



NNP4103WH



NNP493MG


 



 

NNP4304WH



NNP4334BL

Mechanismen geleverd met houder en sierplaat.
Uit te rusten met afdekplaten (blz.18)
In-of opbouwmontage (blz. 15)
Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
Geleverd met werfbeschermkap.

Ref.	TV contactdozen
	<p>Sterbekabeling: zorgt voor een HD-kwaliteitsniveau van distributie van TV- en radiosignalen Alle operators (DVB-T, satelliet, kabeluitzending) Voldoet aan de EN 50083-4 en EN 50083-2 Europese Richtlijn HDTV-compatibel: lage demping (< 1,5 dB) LTE-ready, afgeschermd stopcontact ter bescherming tegen interferentie van mobiele telefoonnetwerk 3G & 4G signalen TV-stekker (Ø9,5 mm) R: Vrouwelijke R-connector (Ø9,5 mm) SAT : type "F" aansluiting Aanbevolen coaxkabel: 17/19 VATC Visuele controle van de verbinding</p> <p>TV contactdoos Mannelijke TV-contactdoos Verzwakking: <1.5dB TV: 0-2400 MHz</p> <p> ○ Wit ● Grijs ● Zwart</p> <p>TV/R/SAT contactdoos TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz</p> <p> ○ Wit ● Grijs ● Zwart</p> <p>TV contactdoos + RJ45 contactdoos cat. 6 UTP Verzwakking: <1.5dB TV: 0-2400 MHz</p> <p> ○ Wit ● Grijs ● Zwart</p>
NNP4103WH NNP4103MG NNP4103BL	
NNP4106WH NNP4106MG NNP4106BL	
NNP493WH NNP493MG NNP493BL	

Ref.	RJ45 contactdozen
	<p>Met LCS²-connector met snelle verbinding dankzij geïntegreerd krimpen Neem AWG 22 single-core kabels tot AWG 26 en AWG multicore-kabels Contacten gemarkeerd met dubbele kleurcode en bedrading schema's 568 A en 568 B Voldoet aan de normen ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, amendement 2, EN 50173-1 en TIA/EIA 568 C2</p> <p>Enkelvoudige RJ45 contactdoos cat. 6 UTP - 8 contacten</p> <p> ○ Wit ● Grijs ● Zwart</p> <p>Tweevoudige RJ45 contactdoos cat. 6 UTP - 8 contacten</p> <p> ○ Wit ● Grijs ● Zwart</p>
NNP4304WH NNP4304MG NNP4304BL	
NNP4334WH NNP4334MG NNP4334BL	

Niloé™ Next

thermostaten en luidspreкераansluiting

Niloé™ Next

blinde plaat, kabeluitvoer, Mosaic aanpasser en opbouwdozen



NNP670MG



NNP4401WH

Mechanismen geleverd met houder en toets.
 Uit te rusten met afdekplaten (blz.18)
 In-of opbouwmontage (zie hiernaast)
 Bevestiging met schroeven of met geïntegreerde spanklauwen.
 Geleverd met werfbeschermpak.



NNP172MG



NNP161BL

Ref.	Thermostaten
	<p>Elektronische omgevingsthermostaat Bedieningsknop met index en verstelbare segmenten voor min. en max. instellingen. Instelbaar bereik van 5°C tot 30°C (+/- 0,5°C) Voeding: 230 VA - 50/60 Hz Eén potentiaalvrije wisselcontactuitgang Geschikt voor het regelen van verwarmde plafonds en vloerverwarming</p> <p>- LS: 8 A - 250 VA - resistief circuit 2 A - 250 VA - inductief circuit</p> <p>- LS: 12 tot 48 VA - 12 tot 24 V=, vanaf 1 mA min. tot 500mA max. Met schroefklemmen</p>
NNP670WH NNP670MG NNP670BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart

Ref.	Contactdozen voor luidsprekers
	<p>Max. draaddiameter: 4 mm²</p> <p>Enkelvoudige luidsprekercontactdoos</p>
NNP4400WH NNP4400MG NNP4400BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
	<p>Tweevoudige luidsprekercontactdoos</p>
NNP4401WH NNP4401MG NNP4401BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart

Ref.	Blinde plaat en kabeluitvoer
	<p>Blinde plaat</p>
NNP151WH NNP151MG NNP151BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
	<p>Kabeluitvoer Maximum diameter van de kabel: 12mm Met kabelklem</p>
NNP351WH NNP351MG NNP351BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
	<p>Mosaic aanpasser</p> <p>Laat toe om Mosaic mechanismen te installeren in deze adapter</p>
NNP172WH NNP172MG NNP172BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart

Ref.	Opbouwdozen
	<p>Enkelvoudige opbouwdoos</p>
NNP161WH NNP161MG NNP161BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart
	<p>Tweevoudige opbouwdoos</p>
NNP162WH NNP162MG NNP162BL	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Wit <input type="radio"/> Grijs <input type="radio"/> Zwart

Ref.	Toebehoren
670639	<p>Spanklauwverlenging Wordt gebruikt bij te diep ingebouwde inbouwdozen</p>
764526	<p>LED lamp voor verlichte functie 230V~ - 1,25 mA</p>
764521	<p>LED lamp voor controle functie 230V~ - 2,5 mA</p>

Niloé™ Next

afdekplaten



 


NNP111WH





NNP112MG



NNP113BL

Ref.	Afdekplaten
NNP111WH NNP111MG NNP111BL	<p>Afdekplaat 1 mechanisme</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
NNP112WH NNP112MG NNP112BL	<p>Afdekplaat 2 mechanismen</p> <p>Centerafstand 71mm - horizontaal of verticaal gebruik</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
NNP113WH NNP113MG NNP113BL	<p>Afdekplaat 3 mechanismen</p> <p>Centerafstand 71mm - horizontaal of verticaal gebruik</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart

  






















Ref.	Afdekplaten (vervolg)
NNP114WH NNP114MG NNP114BL	<p>Afdekplaat 4 mechanismen</p> <p>Centerafstand 71mm - horizontaal of verticaal gebruik</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart
NNP115WH NNP115MG NNP115BL	<p>Afdekplaat 5 mechanismen</p> <p>Centerafstand 71mm - horizontaal of verticaal gebruik</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Wit ● Grijs ● Zwart



OMSCHRIJVING	MECHANISME + TOETS/SIERPLAAT			
		○ Wit	● Grijs	● Zwart
Enkelpolige schakelaar 10AX		NNP2110WH	NNP2110MG	NNP2110BL
Tweevoudige enkelpolige schakelaar 10AX		NNP2120WH	NNP2120MG	NNP2120BL
Drievoudige enkelpolige schakelaar 10AX		NNP2130WH	NNP2130MG	NNP2130BL
Wisselschakelaar 10AX		NNP2210WH	NNP2210MG	NNP2210BL
Wisselschakelaar 10AX - verlicht		NNP2211WH	NNP2211MG	NNP2211BL
Tweevoudige wisselschakelaar 10AX		NNP2220WH	NNP2220MG	NNP2220BL
Tweevoudige wisselschakelaar 10AX - verlicht		NNP2221WH	NNP2221MG	NNP2221BL
Kruisschakelaar 10AX		NNP2010WH	NNP2010MG	NNP2010BL
Tweepolige schakelaar 10AX		NNP2113WH	NNP2113MG	NNP2113BL
Tweepolige schakelaar 10AX - verlicht		NNP2114WH	NNP2114MG	NNP2114BL
Drukknop 6A		NNP2310WH	NNP2310MG	NNP2310BL
Drukknop 6A - verlicht		NNP2315WH	NNP2315MG	NNP2315BL
Dubbele drukknop 6A		NNP2320WH	NNP2320MG	NNP2320BL
Trekschakelaar 10A		NNP2214WH	NNP2214MG	NNP2214BL
Rolluikschakelaar - 6AX - 250V~		NNP2610WH	NNP2610MG	NNP2610BL
Rolluikdrukknop - 6A - 250V~		NNP2611WH	NNP2611MG	NNP2611BL
Mechanische badgeschakelaar		NNP270WH	NNP270MG	NNP270BL
Elektronische badgeschakelaar		NNP271WH	NNP271MG	NNP271BL
Drukknopdimmer zonder nulleider		NNP2412WH	NNP2412MG	NNP2412BL
Drukknopdimmer met nulleider		NNP2413WH	NNP2413MG	NNP2413BL
Bewegingsdetector zonder nulleider		NNP2512WH	NNP2512MG	NNP2512BL
Bewegingsdetector met nulleider		NNP2513WH	NNP2513MG	NNP2513BL
Obstakelverlichting met bewegingsdetector		NNP650WH	NNP650MG	NNP650BL
Contactdoos 2P+A - steekklemmen		NNP3100WH	NNP3100MG	NNP3100BL
Dubbele voorbekabelde contactdoos 2x2P+A - steekklemmen		NNP3103WH	NNP3103MG	NNP3103BL
Contactdoos 2P - schroefklemmen		NNP3199WH	NNP3199MG	NNP3199BL
Tweevoudige compacte contactdoos 2P+A		NNP3114WH	NNP3114MG	NNP3114BL
Contactdoos 2P+A (randaarde)		NNP3120WH	NNP3120MG	NNP3120BL
Tweevoudige compacte contactdoos 2P+A (randaarde)		NNP3130WH	NNP3130MG	NNP3130BL

Niloé™ Next

 keuzetabel (vervolg)

OMSCHRIJVING	MECHANISME + TOETS/SIERPLAAT			
		○ Wit	● Grijs	● Zwart
Contactdozen 16A met geïntegreerde USB-lader (Belgische standaard)		NNP3302WH	NNP3302MG	NNP3302BL
Contactdozen 16A met geïntegreerde USB-lader (Duitse standaard, randaarde)		NNP3312WH	NNP3312MG	NNP3312BL
Dubbele USB-lader type C+C		NNP3404WH	NNP3404MG	NNP3404BL
Dubbele USB-lader type A+C		NNP3403WH	NNP3403MG	NNP3403BL
TV contactdoos		NNP4103WH	NNP4103MG	NNP4103BL
TV/R/SAT contactdoos		NNP4106WH	NNP4106MG	NNP4106BL
TV contactdoos + RJ45 contactdoos cat. 6 UTP		NNP493WH	NNP493MG	NNP493BL
Enkelvoudige RJ45 contactdoos cat. 6 UTP - 8 contacten		NNP4304WH	NNP4304MG	NNP4304BL
Tweevoudige RJ45 contactdoos cat. 6 UTP - 8 contacten		NNP4334WH	NNP4334MG	NNP4334BL
Elektronische omgevingsthermostaat		NNP670WH	NNP670MG	NNP670BL
Enkelvoudige luidsprekercontactdoos		NNP4400WH	NNP4400MG	NNP4400BL
Tweevoudige luidsprekercontactdoos		NNP4401WH	NNP4401MG	NNP4401BL
Blinde plaat		NNP151WH	NNP151MG	NNP151BL
Kabeluitvoer		NNP351WH	NNP351MG	NNP351BL
Mosaic aanpasser		NNP172WH	NNP172MG	NNP172BL
Enkelvoudige opbouwdoos		NNP161WH	NNP161MG	NNP161BL
Tweevoudige opbouwdoos		NNP162WH	NNP162MG	NNP162BL
Spanklauwverlenging			670639	
LED lamp voor verlichte functie			764526	
LED lamp voor controle functie			764521	
Afdekplaat 1 mechanisme		NNP111WH	NNP111MG	NNP111BL
Afdekplaat 2 mechanismen		NNP112WH	NNP112MG	NNP112BL
Afdekplaat 3 mechanismen		NNP113WH	NNP113MG	NNP113BL
Afdekplaat 4 mechanismen		NNP114WH	NNP114MG	NNP114BL
Afdekplaat 5 mechanismen		NNP115WH	NNP115MG	NNP115BL



FOLLOW US ALSO ON

- @ www.legrand.be - www.bticino.be
-  www.youtube.com/legrandgroupbelgium
-  www.facebook.com/LegrandGroupBelgium
-  www.linkedin.com/company/legrandgroupbelgium
-  www.instagram.com/legrand_belgium/



Legrand Group Belgium nv
Hector Henneaulaan 366
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
E-mail: info.belux@legrand.com