

VERSCHIEDENHEID,  
EFFICIËNTIE, COMFORT  
EN SNELLE  
AANSLUITING



GEÏNTEGREERDE  
APPARATUROPLOSSINGEN  
VOOR MEUBILAIR

INCARA™

# INCARA™


Met Incara, een assortiment elektrificatie-producten voor meubilair, maakt Legrand het leven van de gebruikers gemakkelijker door middel van functionaliteit, ergonomie, comfort en een snelle installatie in alle mogelijke ruimten: op kantoor, thuis, in een hotel, een café of een luchthaven.

De verscheidenheid aan oplossingen zorgt voor een naadloze integratie in het meubilair dat bestemd is voor uiteenlopende toepassingen, zoals vergaderruimten, individuele kantoren, samenwerkingsruimten, opleidingszalen, hotelkamers of keukens.

Legrand is marktleider op het gebied van schakelapparatuur en biedt zijn knowhow

aan met een brede waaier van functies en afwerkingen om deze producten te configureren en aan te passen volgens de wensen van de gebruiker.

Tijdloos of kleurrijk, de Incara-afwerkingen maken elke ruimte beter met een esthetische- en moderne uitstraling.



MET INCARA KUNNEN GEBRUIKERS ONMIDDELIJK AAN DE SLAG. ZO HEBBEN ZE ALLE AANSLUITINGEN VOOR HUN APPARatuur VOOR STERKE EN ZWAKKE STROOM BINNEN HANDBEREIK EN GENIETEN ZE VAN NOG MEER COMFORT.

Verscheidenheid, efficiëntie, snelle aansluiting en gebruikscomfort



# INCARA

EEN GARANTIE OP SUCCES .....	2/3
ECO-ONTWERP .....	4/5
GECONFIGUREERDE OPLOSSINGEN .....	6/7
GECONNECTEERDE OPLOSSINGEN .....	8/11
WAAR TE INSTALLEREN .....	12/13
INCARA™ DISQ 60 .....	16/17
Altijd en overal laden	
INCARA™ DISQ 80 .....	18/19
Essentiële functies voor de mobiele gebruiker	
INCARA™ DISQ 80 QI .....	20/21
Overal in alle vrijheid draadloos laden	
INCARA™ DISQ'IN .....	22/23
Elegant en snelle installatie	
INCARA™ POP-UP .....	24/25
Esthetiek en ergonomie	
INCARA™ MULTILINK .....	26/27
Eén configuratie voor elke situatie	
INCARA™ FLIP-UP .....	28/29
De premium oplossing voor vergaderzalen	
INCARA™ TOP ACCESS .....	30/31
De essentie voor vergaderzalen	
INCARA™ TOWER 60 .....	32/33
Praktisch en compact	
INCARA™ TOWER 120 .....	34/35
360° toegankelijkheid	
INCARA™ ELECTR'ON .....	36/37
Uniek design voor unieke plekken	
INCARA™ BUREAUBLOK .....	38/39
Flexibiliteit en gebruikscomfort	
INCARA™ LINK'ON .....	40/41
Mobiel en uitbreidbaar	
CLIP-ON MEERVOUDIGE CONTACTDOOS .....	42/43
Uw apparaten van stroom voorzien en uw werkruimte vrijmaken	
MEERVOUDIGE CONTACTDOOS MET LAADSTATION .....	44/45
Compact en praktisch met zijn inductielader	
MEERVOUDIGE CONTACTDOOS MET TABLEHOUDER .....	46/47
Een verlengsnoer voor dubbel gebruik	
KEUZEHULP .....	48/53
CATALOGUSPAGINA'S .....	54/75



# INCARA™

# Een garantie op succes

## WIE ZIJN WIJ?

Legrand is wereldwijd specialist in elektrische en digitale gebouwinfrastructuur. Legrand Group wil zorgen voor een beter leven door de ruimtes waarin mensen wonen, werken en samenleven te transformeren, met elektrische en digitale infrastructuren en geconnecteerde oplossingen die eenvoudig, innovatief en duurzaam zijn. Kiezen voor Legrand staat garant voor wereldwijde expertise dankzij zijn sterke internationale aanwezigheid. Het geeft ook de zekerheid dat u innovatieve toepassingen vindt in nieuwe marktsegmenten. Met Legrand profiteert u van unieke logistieke en distributiekanaalen die garant staan voor optimale levertijden en een enorme productiecapaciteit.

## OPLOSSINGEN VOOR ELK PROJECT

Onze manier van werken verandert voortdurend, net als de technische eisen waaraan moderne kantoorgebouwen moeten voldoen: ruimten waar mensen op zichzelf kunnen werken, zijn net zo belangrijk als gedeelde kantoren, vergaderzalen of ontspanningsruimten. Gemakkelijke en flexibele toegang tot stroom- of data-aansluitingen, altijd en overal, is noodzakelijk om op elk moment soepel te kunnen overschakelen tussen verschillende werkwijzen. Dankzij de geïntegreerde oplossingen voor meubilair die Legrand aanbiedt onder de naam Incara, vormen deze uitdagingen geen enkel probleem meer. Flexibele, esthetische, gemakkelijk te installeren producten die naadloos in elke ruimte passen.



## LEGRAND DESIGN, EEN GARANTIE OP SUCCES

Elke dag, overal ter wereld, gebruiken mensen van alle leeftijden en achtergronden onze producten. Door hun functionaliteit maken deze alledaagse voorwerpen de levenskwaliteit en de gebruikerservaring beter. Design is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar wil ook oplossingen bieden: daarom staan gebruikers en reële situaties altijd centraal in onze processen. Wij proberen voortdurend in te spelen op nieuwe behoeften en onze bevindingen om te zetten in doeltreffende, ingenieuze oplossingen die praktisch nut en comfort combineren.

## DUURZAAMHEID EN KWALITEIT

Gezien de economische en ecologische uitdagingen die ons te wachten staan, moet de manier waarop we gebouwen ontwerpen, bouwen en renoveren in zijn geheel steeds duurzamer worden. Al onze producten zijn tot in het kleinste detail doordacht, zodat ze sterk en duurzaam zijn en bijdragen aan het voortbestaan van onze wereld. De nieuwe oplossingen worden altijd ontworpen met de circulariteit van hun bestaan voor ogen: van fabricagemethoden en materialen tot gebruik en later recycling. Maar bovenal gaan wij voor kwaliteit. Kiezen voor een product dat lang meegaat is nog altijd de eerste ecologische stap.

## KLEUREN, MATERIALEN, AFWERKINGEN

Wij halen onze inspiratie uit een brede waaier van sectoren, zoals elektronica, mode en transport, om functionele producten te ontwerpen die zullen blijven aanspreken en die geschikt zijn voor elke gebruiksomgeving. Het Incara-assortiment is gemaakt van materialen die werden geselecteerd om hun uiterlijke kenmerken en hun prestaties (sterke kunststoffen, hoogwaardig aluminium) en biedt drie afwerkingscategorieën.

### TIJDLOOS

Klassieke en universele afwerkingen



Wit      Zwart      RVS      Aluminium

### KLEUR

 
Verkrijgbaar op aanvraag (kan worden geselecteerd in de pCon-software)



Zijdeblauw      Gember oranje      Roze      Bladgroen

### MATERIALEN

Hoogwaardige materialen die aansluiten bij de laatste trends




Hout      Beton



# INCARA™ Eco-ontwerp

## GROEP LEGRAND: 3 HOOFDLIJNEN VOOR EEN DUURZAAM ENGAGEMENT

Het MVO van Legrand steunt op drie hoofdlijnen die richting en structuur geven aan zijn engagement. Deze drie hoofdlijnen zijn onderverdeeld in 10 kernpunten die prioritair zijn voor de stakeholders van de Groep, maar ook voor de ontwikkeling van haar activiteiten:

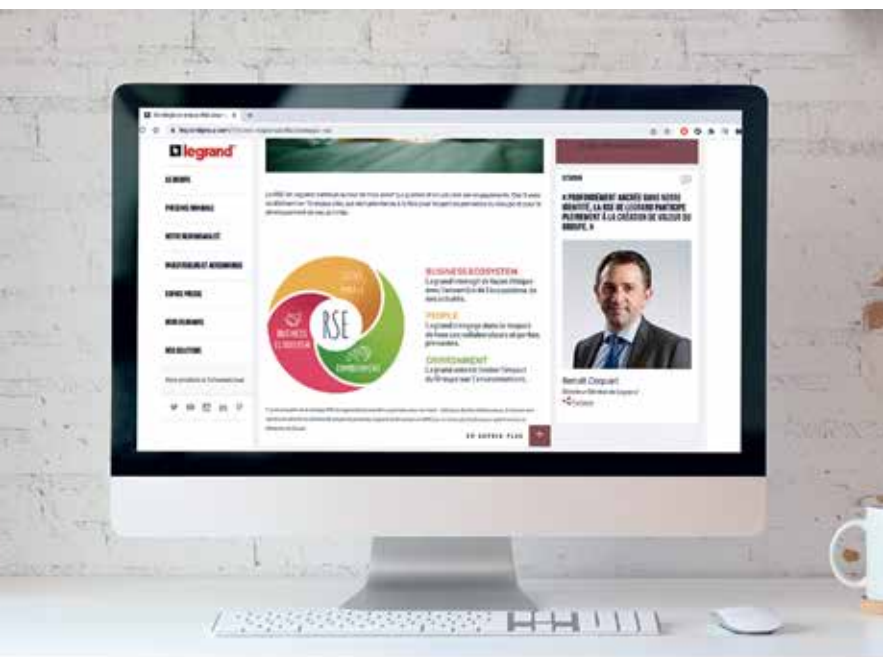

LEGRAND ONTVING DE PLATINUM ECOVADIS-MEDAILLE, DE HOOGSTE ONDSCHIEDING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE TOP 1% VAN BEDRIJVEN DIE HET BEST SCOREN VOOR MVO VAN ALLE DOOR ECOVADIS BEOORDEELDE BEDRIJVEN.



### BUSINESS ECOSYSTEM

Legrand gaat ethisch om met het volledige ecosysteem van zijn activiteiten:

- Duurzame oplossingen aanbieden
- Verantwoord inkopen
- Ethisch handelen

### PEOPLE

Legrand verbindt zich ertoe al zijn medewerkers en stakeholders met respect te behandelen:

- Naleven van de mensenrechten en respect voor gemeenschappen
- Bevorderen van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk
- Ontwikkelen van vaardigheden
- Bevorderen van gelijke kansen en diversiteit

### ENVIRONMENT

Legrand wil de impact van de Groep op het milieu beperken:

- Beperken van de uitstoot van broeikasgassen
- Innoveren voor een circulaire economie
- Strijd tegen vervuiling

U VINDT ALLE  
INFORMATIE OVER  
ONS CSR-BELEID OP

> [www.legrand.be](http://www.legrand.be)



## ECO-ONTWERP

Met zijn eco-ontwerpbeleid wil Legrand de milieu-impact van zijn producten verminderen, vanaf het ontwerp tot aan het einde van hun levensduur, met name door de materiaalkeuze en een geoptimaliseerde logistiek.

Het Incara-assortiment werd ontworpen met deze milieudoelstellingen in gedachten, waarbij kartonnen verpakkingen altijd de voorkeur genieten.



## MILIEUPROFIEL VAN HET PRODUCT

Legrand vindt dat het zijn verantwoordelijkheid is de gebruikers te informeren over de milieueffecten van de producten van de Groep. Want om de milieu-impact van gebouwen te verminderen, zijn gerichte ontwerpkeuzes nodig.

Het is dus van prioritair belang dat we de gebruiker kunnen informeren over het milieueffect van de producten die hij gebruikt. Het milieuprofiel van het product (PEP) is een referentiemiddel om de milieu-impact van elektrische producten te meten.

Er zijn PEP's beschikbaar voor de Incara-producten.



## EEN DUURZAAM AANBOD

De Incara-oplossingen met Mosaic-functies zijn uitbreidbaar in de tijd. Deze functies zijn volledig modulair en kunnen worden vervangen om aan nieuwe gebruikersbehoeften tegemoet te komen of om de technologische ontwikkelingen te volgen: USB Type-C (snelladen), voeding... Doordat ze herpositioneerbaar zijn, kunnen ze gemakkelijk een tweede leven krijgen in uw meubilair.

Het volledig configureerbare, geconnecteerde Incara-assortiment kan duurzaam in uw werkruimte worden geïntegreerd. Hiermee kunt u uw verbruik meten en optimaliseren... (zie blz. 8 tot 11).



2 USB Type C

USB Type C 30 W Power Delivery

2 USB Type A

# INCARA™

# Samenstelbare oplossingen

## VOLDOEN AAN AL UW BEHOEFTE


Dankzij zijn configuratie- en personaliseringsmogelijkheden kan het Incara-assortiment worden aangepast aan alle omgevingen en alle toepassingen, en voldoen aan uw meest veeleisende wensen.

- Kies de kleuren die bij uw meubilair passen, of om ruimten een persoonlijke toets te geven.
- Configureer met de 250 functies van het Mosaic schakelmateriaal.
- Wijzig de voeding, de lengte van het snoer of de afmetingen van uw producten.


### INCARA DISQ 60 / DISQ 80 / DISQ'IN / ELECTR'ON



Andere kleuren

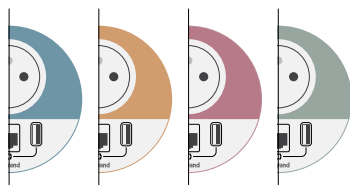

Versie

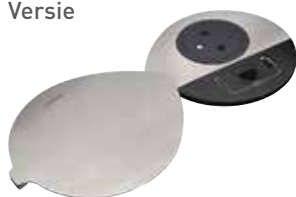

Snoeren


- Stekker
- Wieland-connector
- Lengte  
2 m, 3 m

### INCARA MULTILINK / BUREAUBLOK / FLIP-UP / POP-UP




 Lengte (maximaal 28 modules)



4 modules



6 modules

 


8 modules

  

12 modules





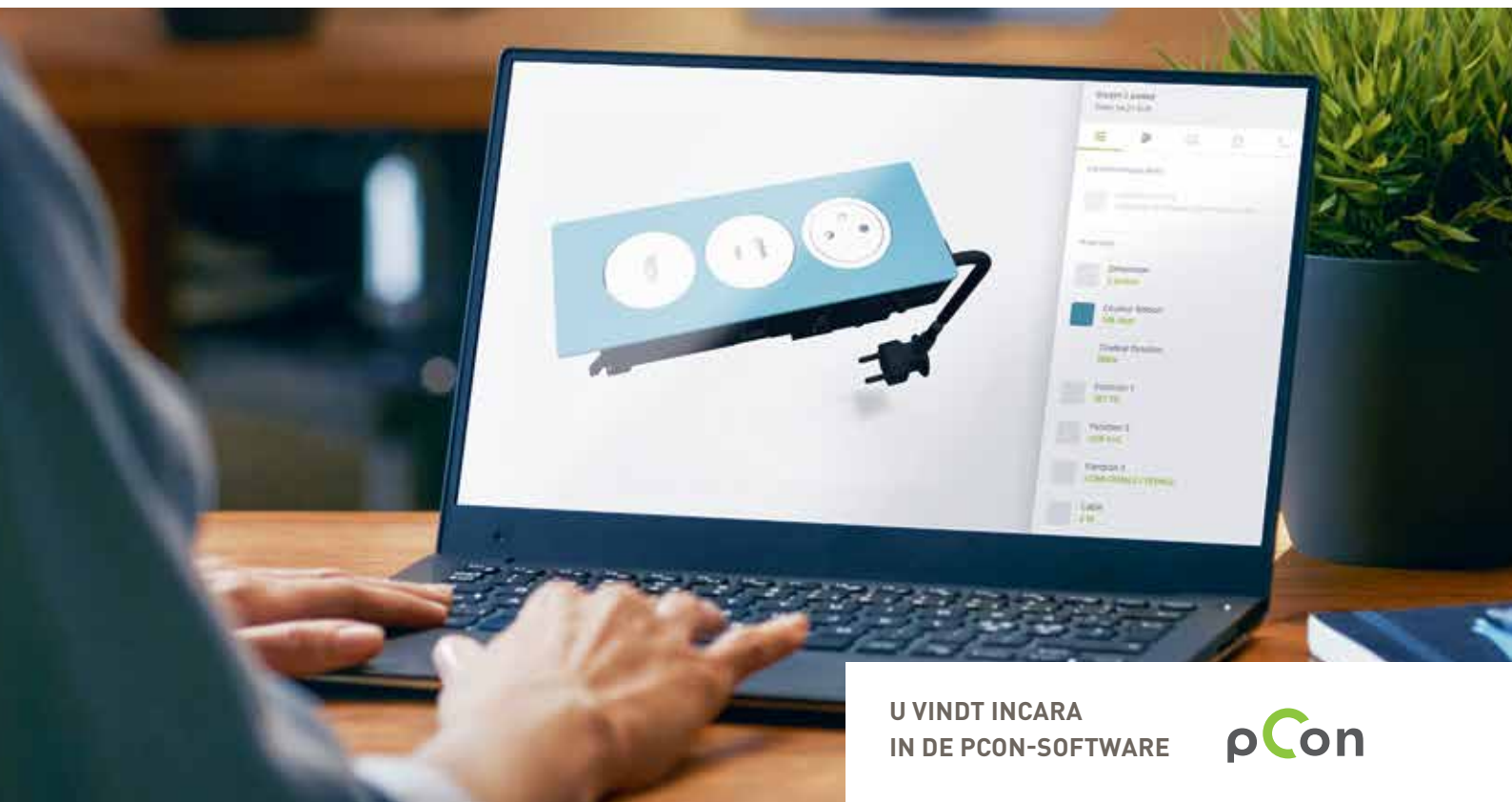

**U VINDT INCARA  
IN DE PCON-SOFTWARE**



Bent u van plan uw meubilair anders in te richten of te elektrificeren? U bent een professional in kantoormeubilair: architect, interieurplanner, verdeler... Open de Legrand-catalogus. Daar kunt u eenvoudig alle Incara-producten zelf configureren:


- kies uw product, uw functies, de afwerking die het best bij uw meubilair past,
- u krijgt onmiddellijk de OFML-bestanden, een weergave van uw configuratie en een gedetailleerde offerte voor de installatie,
- u vindt er ook een technische fiche, installatiehandleiding, brochure en video.



**Kies functies uit de Mosaic-reeks.**

Kiezen voor de referentie Mosaic, betekent kiezen voor een esthetisch en betrouwbaar aanbod dat uit voorraad verkrijgbaar en snel te plaatsen is.

Meer dan 250 functies in 45x45 formaat voor alle dragers. De meeste functies kunnen in pCon worden geïntegreerd, voor andere functies neemt u best contact met ons op.

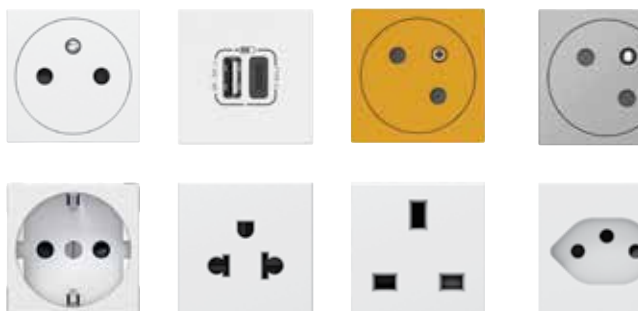


Ander configuraties op maat  
**Gelieve ons te contacteren**

INCARA™

# Geconnecteerde oplossingen




Met de geconnecteerde oplossingen ingebouwd in het meubilair en de Home + Control-app, hebt u een innovatief systeem in handen om de elektrische installatie van uw kantoor te besturen en te bedienen, voor een **optimaal comfort en zuinig energieverbruik**. U kunt ter plaatse, **vanaf uw werkplek**, of op afstand met uw smartphone en/of met uw stem (via een spraakassistent) **de verlichting, rolluiken of elektrische toestellen in uw kantoor bedienen**. Met de app kunt u ook woonscenario's personaliseren, de werking van apparaten plannen tussen bepaalde tijdstippen, **het verbruik gedetailleerd volgen** en waarschuwingen instellen op een smartphone.

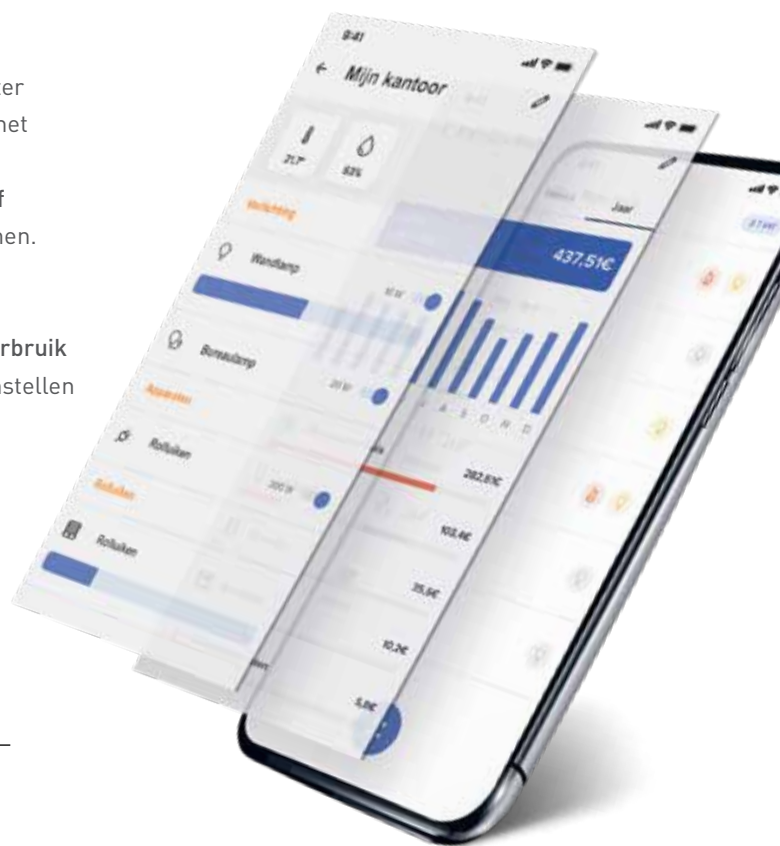


BEDIENING  
OP AFSTAND



 SPRAAK-  
BEDIENING



EENVOUDIGE  
PLANNING

 

SLIM ENERGIE-  
BEHEER



DE HOME + CONTROL-APP IS VOLLEDIG GRATIS BESCHIKBAAR IN DE APP STORE EN OP GOOGLE PLAY.



## PRODUCTEN

Geïntegreerde geconnecteerde oplossingen in het meubilair zijn op maat verkrijgbaar voor de Incara series uitgerust met geconnecteerde Mosaic™ with Netatmo\* functies. U kunt eenvoudig de gewenste configuratie vastleggen in de Pcon-software of voor specifieke behoeften gebruikmaken van onze service op maat.

\* Mosaic™ with Netatmo: geconnecteerd Mosaic™-assortiment van Legrand, kan worden bediend met de Home + Control-app.



# INCARA™

# Geconnecteerde oplossingen

## HET PRINCIPE VAN EEN GECONNECTEERDE LEGRAND-INSTALLATIE

Een soepele gebruikerservaring, met gebruiks- en installatievriendelijke oplossingen en minder dagelijks onderhoud.

Verlichting, rolluiken en de stroomvoorziening van uw kantoorapparatuur (computer, scherm, smartphone, bureaulamp, enz.) kunnen met één simpel gebaar vanuit uw kantoor worden bediend.

Een eigen afstandsbediening voor elk soort functie is niet meer nodig. Welke elektrische apparaten er ook zijn ingebouwd in uw geconnecteerde installatie van Legrand, u kunt het totale verbruik of het verbruik van een bepaald product nagaan in de Home + Control-app.

U kunt de bediening van de stopcontacten ook opnemen in een routine om uw dagelijks leven gemakkelijker te maken.

De geconnecteerde oplossingen van Incara kunnen worden gebruikt om een nieuwe installatie te creëren of kunnen worden geïntegreerd in een bestaande Legrand-installatie die is uitgerust met geconnecteerde 'with Netatmo'-producten.



**De Legrand Cloud** host, beheert en beveiligt de gegevens.


Wifi-router



**De Gateway** is de interface tussen de wifi-router en de geconnecteerde producten van Legrand. Wordt aangesloten op een stopcontact. Er zijn ook andere versies van de gateway beschikbaar, in de 'with Netatmo'-reeksen of geïntegreerd in de elektrische verdeelkast.



**Home + Control-app** hiermee controleert u uw kantoor op afstand en blijft u op de hoogte.

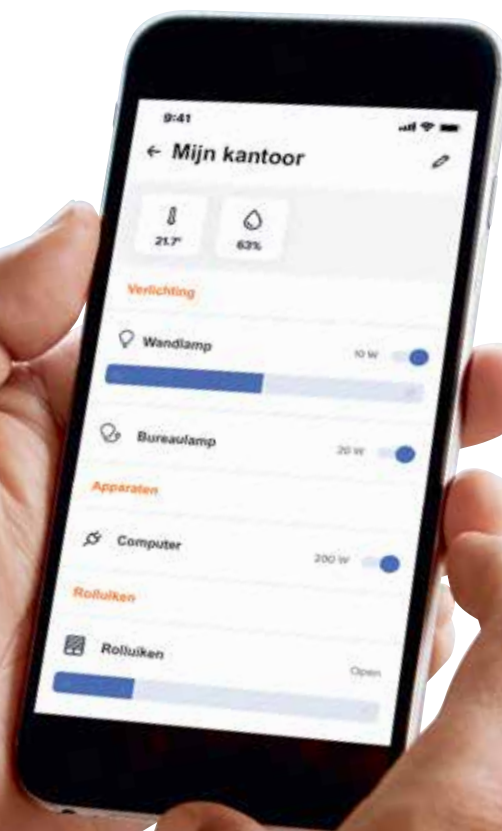



**CONFIGURATIEVOORBEELD:  
GECONNECTEERDE INCARA  
BUREAUBLOK, GEÏNSTALLEERD OP  
HET WERKSTATION**

- ① Draadloze bediening van rolluiken en zonwering (werkt op batterijen)
- ② Draadloze bediening van verlichting (werkt op batterijen)
- ③ Geconnecteerde contactdozen 2 P+A en USB-lader type A+C (stroomvoorziening voor computer, scherm, smartphone, bureaulamp, enz.)
- ④ Module voor geconnecteerde contactdoos

**MAAR ER IS MEER**

**Voorbeelden van aanvullende producten\***



**Geconnecteerde micromodule voor rolluiken.** Maakt een elektrische zonwering of rolluik geconnecteerd zonder kabels te trekken.



**Micromodule voor geconnecteerde verlichting.** Te installeren in een DCL-doos in de buurt van een lamp. Maakt een verlichting geconnecteerd zonder kabels te trekken.



**EN/OF**

**Draadloze infrarood bewegingsdetector.** Voor automatische bediening van uw geconnecteerde verlichting en elektrische apparaten.



\* Afzonderlijk te bestellen, afhankelijk van de gewenste functionaliteiten.



# Waar installeren



KANTOREN	Incara Disq 60 (blz. 16)	Incara Disq 80 (blz. 18)	Incara Disq 80 Qi (blz. 20)	Incara Pop-up (blz. 24)	Incara Disq'In (blz. 22)	Incara Multilink (blz. 26)
SAMENWERKINGS- RUIMTEN	☆	●	●	-	-	-
GEDEELD KANTOOR	-	☆	●	●	●	●
INDIVIDUEEL KANTOOR	-	●	●	☆	●	●
GELUIDSCABINE	●	●	-	-	☆	☆
VERGADERZAAL	-	●	-	●	●	●
HOTELS						
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN	☆	●	●	-	●	●
SLAAPKAMER	●	☆	●	-	●	●
VERGADERZAAL	-	●	●	●	●	●

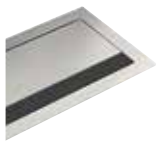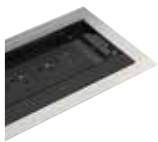

**Incara  
Flip'Up**  
(blz. 28)

**Incara  
Top Access**  
(blz. 30)

**Incara  
Link'On**  
(blz. 40)

**Incara  
Electr'On**  
(blz. 36)

**Incara  
Tower 60**  
(blz. 32)

**Incara  
Tower 120**  
(blz. 34)

**Incara  
Bureaublok**  
(blz. 38)

-

-

-



●

-

-

-

-

-

●

-

-



-

●

-

●

-

-



-

-

-

-

-

-

-



-

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-



-

-

●

-



# Waar installeren



## OPENBARE RUITTEN

**Incara Disq 60**  
(blz. 16)

**Incara Disq 80**  
(blz. 18)

**Incara Disq 80 Qi**  
(blz. 20)

**Incara Pop-up**  
(blz. 24)

**Incara Multilink**  
(blz. 26)

ONDERWIJS



-

-



BIBLIOTHEEK



-

-



VERVOER



CAFÉ



-

-

HANDEL



-



## WONING

KEUKEN



-

-



-

HOME OFFICE

-



-



-





**Incara Bureaublok**  
(blz. 38)

**Incara Tower 60**  
(blz. 32)

**Meervoudige contactdoos met laadstation**  
(blz. 44)

**Meervoudige contactdoos met tablethouder**  
(blz. 46)

**Clip-on meervoudige contactdoos**  
(blz. 42)

●	-	-	-	-
●	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	☆	-	●	-
-	-	☆	●	●

# INCARA™ Disq 60

Altijd en overal  
laden



# Disq 60

ncara Disq 60 biedt in elke omgeving een stopcontact of USB-lader. Een esthetische en discrete oplossing die snel en eenvoudig te installeren is.

## VELE TOEPASSINGEN


Met een standaard boorgat van 60 mm kan hij op elk soort ondergrond worden bevestigd, ook als die heel dun is (minimaal 1 mm), zowel horizontaal als verticaal (gepatenteerd Legrand-systeem). Geleverd met snoer met stekker 2P+A of Wieland-connector.



## RUIKE KEUZE AAN AFWERKINGEN


Discrete en sobere producten, met een afwerking die perfect kan worden geïntegreerd in het meubilair. De vlakke contactdoos (gepatenteerd Legrand-systeem) biedt een mooiere esthetiek maar is ook makkelijk te reinigen.

### TIJDLOOS

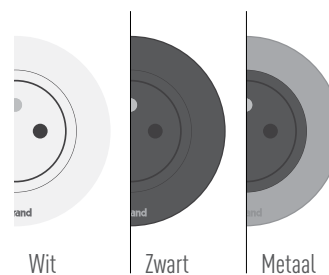


## KLEUR

Verkrijgbaar op aanvraag (kan worden geselecteerd in de pCon-software).

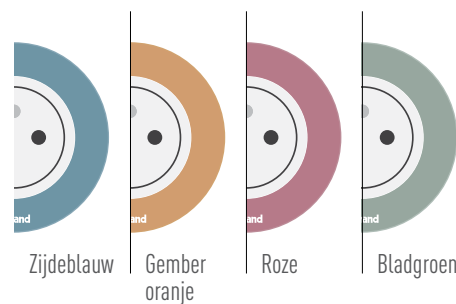

## ESSENTIËLE FUNCTIES BINNEN HANDBEREIK

Contactdozen 2P+A of USB-lader Type A+C 15 W voor mobiele gebruikers die een snelle en makkelijke aansluiting willen.

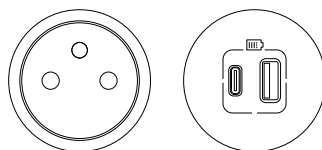


Contactdoos 2P+A

USB-lader A+C

## MAAR ER IS MEER

Ook verkrijgbaar met scharnierend deksel voor extra bescherming bij toevallig contact met vloeistoffen.

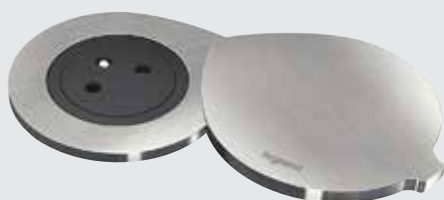

# INCARA™ Disq 80

Essentiële functies  
voor de mobiele  
gebruiker



# Disq 80

**O**m tegemoet te komen aan de behoeften van mobiele werknemers, brengt de module Incara Disq 80 de essentiële functies samen op één punt.

## SNELLE INSTALLATIE


De module Incara Disq 80 vervangt de bestaande kabeluitvoer van het meubel (boorgat Ø 80 mm). Geleverd met snoer met stekker 2P+A of Wieland-connector.



## MODERN ONTWERP EN AFWERKING

Product ontworpen voor harmonieuze integratie in alle kantoormeubelen. De vlakke contactdoos (gepatenteerd Legrand-systeem) biedt een mooiere esthetiek maar is ook makkelijk te reinigen.

### TIJDLOOS

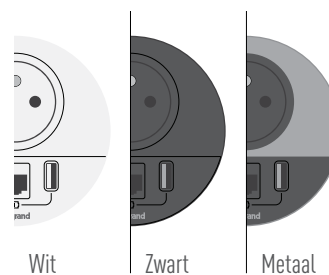


Wit

Zwart


Metaal

## ESSENTIËLE FUNCTIES OP EEN KLEIN PLEKJE

Contactdozen 2P+A, USB-lader A+C 15 W en RJ 45-aansluiting cat. 6 FTP of kabeluitvoer voor mobiele gebruikers die een snelle en makkelijke aansluiting willen.

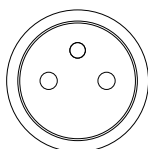

Contactdoos 2P+A

 


USB-lader A+C en RJ 45-aansluiting

### KLEUR

Verkrijgbaar op aanvraag (kan worden geselecteerd in de pCon-software).

pCon

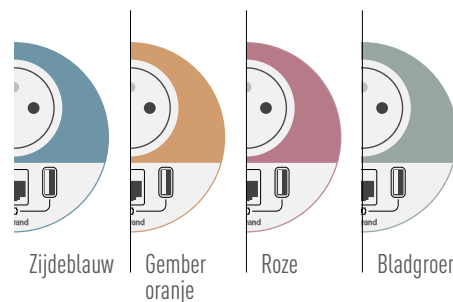

Zijdeblauw

Gember oranje

Roze

Bladgroen

### MAAR ER IS MEER

De modules Incara Disq 80 zijn ook verkrijgbaar met een deksel voor een mooiere esthetische integratie en extra bescherming bij toevallig contact met vloeistoffen.



INCARA™

# Disq 80 Qi

Overal in alle vrijheid  
draadloos laden



# Disq 80 Qi

**T**huis, op het werk, onderweg... uw smartphone moet regelmatig worden opgeladen om optimaal te kunnen presteren. Met de Incara Disq 80 Qi inductielader van Legrand mag u het snoer thuis laten.

## SNELLE INSTALLATIE

Extra plat, geschikt voor montage op een horizontaal meubelvlak. Incara Disq 80 Qi vervangt de bestaande kabeluitvoer van het meubel (boorgat Ø 80 mm).

## VERZORGD ONTWERP EN AFWERKING

Deze mooie module past in elke vergaderzaal op de tafel, in een kantoor op het werkblad, maar ook in elke wacht- of ontvangstruimte. Op aanvraag personaliseerbaar met logo.



Alu

Wit\*

Zwart\*

## MAAR ER IS MEER

- Verkrijgbaar als 'Gebruiksklare' set (1 of 4 laders + aangepaste voeding) of in 'Samen te stellen' versie (25 W- of 100 W-voeding afzonderlijk te bestellen).
- Geleverd met sticker "Draadloos opladen".
- 15 W - IP 44 - IK 08 conform de WPC Qi-norm, klasse II ZLVS.



## SNEL VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK OPLADEN

VAN EEN SMARTPHONE MET EEN Qi INDUCTIEONTVANGER



\*Afwervingen alleen beschikbaar in 'Samen te stellen' versie.

# INCARA™ Disq'In

Elegant en snelle  
installatie





# Disq'In

**D**e Incara Disq'In koppelen **een elegante vorm met gebruiksgemak en een snelle installatie.**

Ze geven uw werkruimte of vergaderzaal een extra uitstraling. De gebruikers beschikken over alle nodige functies om hun mobiele toestellen van stroom te voorzien.

## SNELLE INSTALLATIE


Dankzij het innovatieve snelle bevestigingssysteem zonder gereedschap bespaart u flink wat tijd bij de installatie (gepatenteerd Legrand-systeem).



## STRAK EN EIGENTIJD'S ONTWERP

Ruime keuze aan metalen platen die mooi passen in de hedendaagse inrichting van vergaderzalen. De vlakke contactdoos (gepatenteerd Legrand-systeem) biedt een mooiere esthetiek maar is ook makkelijk te reinigen.



## TIJDLOOS

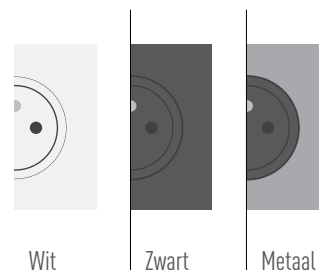


## FUNCTIONALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Verkrijgbaar met 2, 3 en 4 mechanismen, voorgemonteerd met stopcontacten, USB-lader A+C, HDMI-aansluiting. Andere versies beschikbaar op aanvraag.

4 mechanismen

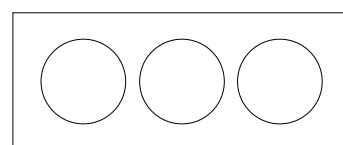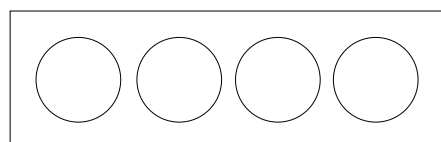


3 mechanismen

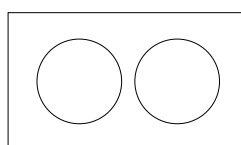

2 mechanismen

## KLEUR

Verkrijgbaar op aanvraag (kan worden geselecteerd in de pCon-software).

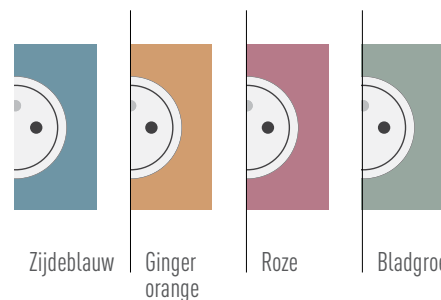

INCARA™

# Pop-up

Esthetiek  
en ergonomie



# Pop-up

**D**e pop-ups garanderen een uitstekend gebruikscomfort en een snelle aansluiting van mobiele toestellen: computers, smartphones, tablets, audio- en videosystemen enz. Gebruikers hebben hiermee alle sterk- en zwakstroomaansluitingen binnen handbereik.

## MAAR ER IS MEER

De pop-ups kunnen worden uitgerust met veel van de functies die beschikbaar zijn in het Mosaic-assortiment, bijvoorbeeld om te voldoen aan specifieke eisen zoals het snel opladen van mobiele toestellen.

De Mosaic USB-laders Type C 30 W Power Delivery zijn speciaal ontworpen om alle apparaten nog sneller op te laden! Ze optimaliseren het laadproces, door automatisch de meest geschikte spanning te kiezen voor het batterijniveau van de apparaten.



## VERZORGD EN VERFIJND DESIGN

Extra plat ontwerp voor een discrete integratie in het meubilair. Dankzij het compacte inbouwgedeelte kan de module zelfs boven een lade worden gemonteerd.



## SMAAKVOLLE AFWERKINGEN

De afwerkingen gaan mooi samen met het meubilair en de inrichting.

### TIJDLOOS



## VEILIGHEID EN GEBRUIKSCOMFORT

Grote toets en deksel met vertragsmechanisme voor een zachte opening (gepatenteerd Legrand-systeem). Beschermingsklasse IP 44 (met gesloten deksel) voor een goede bescherming bij toevallig contact met vloeistoffen, op pop-ups met 4 en 8 modules.

## FUNCTIONALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Verkrijgbaar met 4, 2 x 4 en 8 modules, uit te rusten of voorgemonteerd met Mosaic sterk- of zwakstroomfuncties. De pop-ups met 4 modules zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerde inductielader.



# INCARA™ Multilink

Eén configuratie  
voor elke situatie



 
 
# Multilink

**ncara Multilink garandeert een totale modulariteit voor de voorziening van sterk- en zwakstroom, ingebouwd in meubilair of in scheidingswanden.**

## UITVOERING VOOR MEUBILAIR <sup>(1)</sup>


4 modules

6 modules




8 modules


## UITVOERING VOOR SCHEIDINGSWANDEN <sup>(1)</sup>

 

8 modules

 

12 modules

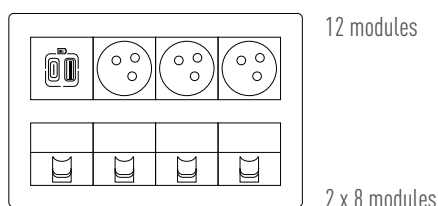

2 x 8 modules

## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK

Horizontale installatie in meubilair (minimale installatiediepte 80 mm) of verticaal in scheidingswanden (minimale inbouwdiepte 50 mm).

## 200 VOLKOMEN MODULAIRE MOSAIC-FUNCTIES

### Uitvoering voor meubilair

- **Standaard:** producten verkrijgbaar met 4, 6 en 8 modules, voorgemonteerd met contactdozen 2P+A en/of RJ 45-aansluiting, USB-lader A+C, HDMI-aansluiting.
- **Op maat:** mogelijkheid om de lengte (tot 28 modules) en functies te kiezen. Geschikt voor veel van de functies die beschikbaar zijn in het Mosaic-assortiment.


### Uitvoering voor scheidingswanden

- **Standaard:** producten verkrijgbaar met 8, 12 en 2 x 8 modules, voorgemonteerd met contactdozen 2P+A en/of RJ 45-aansluiting, USB-lader A+C, HDMI-aansluiting.

## BESCHIKBARE AFWERKINGEN

Metaal, wit en zwart voor de horizontale versie en alleen wit voor de verticale versie.

### TIJDLOOS

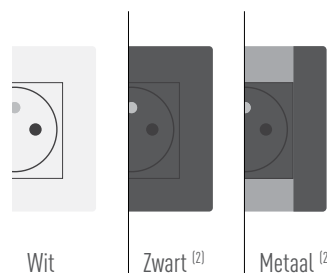

## MAAR ER IS MEER

Dankzij de verticale versie en de beperkte inbouwdiepte zijn de installatiemogelijkheden oneindig en bieden ze een grote flexibiliteit.



(1) 1 contactdoos 2P+A = 2 modules

(2) Afwerkingen alleen verkrijgbaar in de uitvoering 'Voor meubilair'.

INCARA™

# Flip-up

De premium oplossing  
voor vergaderzalen




# FLIP-UP

Incara Flip-up is dankzij zijn zeer verzorgde design de premium oplossing voor vergaderzalen.

De contactdozen zitten discreet verborgen onder het deksel, zelfs als uw apparaten zijn aangesloten.

## UITSTEKENDE ERGONOMIE EN ROBUUST

Door er gewoon op te drukken, schuift het deksel in het product en komt het stekkerblok omhoog (gepatenteerd Legrand-systeem). De contactdozen zijn zeer makkelijk van weerszijden bereikbaar, waardoor het een ideale oplossing is voor vergaderzalen.

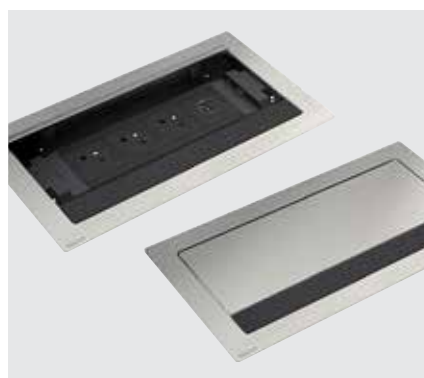


## VOLLEDIG METALEN AFWERKING

Metalen deksel, frame en kabeldoorvoer voor een strak design dat mooi opgaat in het geheel en een uniek resultaat oplevert. Andere afwerkingen en uitrustingen zijn beschikbaar op aanvraag.

### KLEUR

Verkrijgbaar op aanvraag (kan worden geselecteerd in de pCon-software).

 
pCon



Wit



 Zwart




Metaal


(1) 1 contactdoos 2P+A = 2 modules



Het inklapsysteem garandeert een gebruiksduur tot 18.000 bedieningscycli. Incara Flip-up is verkrijgbaar met 8 of 12 modules <sup>(1)</sup>.

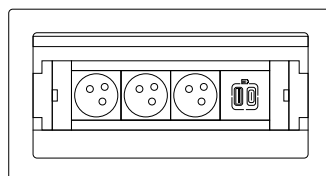

8 modules

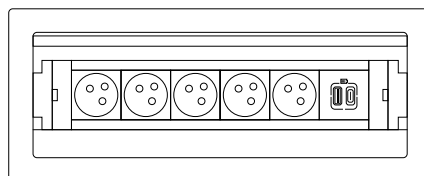

12 modules

## MAAR ER IS MEER

Het snelle bevestigingssysteem zonder gereedschap bespaart flink wat tijd bij de installatie (gepatenteerd Legrand-systeem).



INCARA™

# Top Access

De essentie voor  
vergaderzalen





# Top Access


Incara Top Access, voor het makkelijk en discreet opbergen van een voeding of stekkerblok maar evengoed voor laders en snoeren.

## GEBRUIKSGEMAK


Dankzij de mand kunt u in de Incara Top Access makkelijk alle elektrificatieoplossingen onzichtbaar wegbergen.

Voor een zachte sluiting is het deksel uitgerust met een vertragingmechanisme.

Verkrijgbaar in 2 maten:

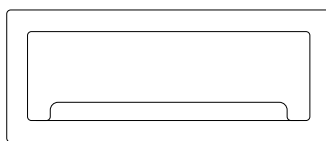

Breedte 295 mm

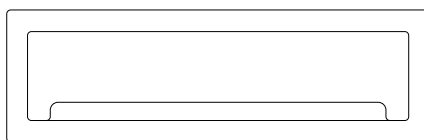


Breedte 385 mm

## BESCHIKBARE AFWERKINGEN

U kunt kiezen uit drie afwerkingen voor een perfecte integratie in de werkruimte.

### TIJDLOOS

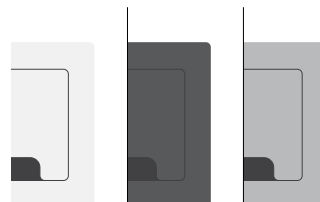

Wit

Zwart

Metaal

## MAAR ER IS MEER

De Top Access is uitgerust met een montagerail met vergrendelingsysteem voor Legrand-voedingsblokken.





INCARA™

# Tower 60

Praktisch  
en compact



# Tower 600

**U**itschuifbaar systeem met manuele opening, perfect om stroomaansluitingen te voorzien voor occasioneel gebruik in krappe ruimten.

## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK

De Incara Tower 60 kan zeer eenvoudig worden geïntegreerd in elke omgeving. Hij is zeer compact en past in een meubel of werkblad (boorgat Ø 60 mm). Geopend biedt de Tower 60 toegang tot meerdere stopcontacten, een USB-lader A+C en/of RJ 45-aansluitingen cat. 6 FTP (afhankelijk van de versie), maar alleen wanneer u ze nodig hebt. Geleverd met snoer en stekker 2P+A voor aansluiting op een stopcontact.



Het uitschuifbare systeem garandeert een gebruiksduur tot 30.000 bedieningscycli.





INCARA™  
**Tower 120**

360° toegankelijkheid

# Tower 120

Incara Tower 120 is elegant, eenvoudig te installeren en te gebruiken, en biedt een uitstekende ergonomie door de contactdozen die 360° toegankelijk zijn.

## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK

De compacte Incara Tower 120 is ideaal voor vergadertafels, en vooral ronde tafels (boorgat Ø 121 mm). Hij opent automatisch door erop te drukken en biedt aan alle zijden toegang tot een stopcontact en een USB-lader A+C. Geleverd met snoer en stekker 2P+A.




## MAAR ER IS MEER

De Tower 120 is ook verkrijgbaar met een draadloze inductielader, voorzien van een verlichte ring (laadindicator).



# INCARA™ Electr'On

Uniek design  
voor unieke plekken

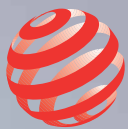

reddot design award



# Electr'On

**D**ankzij de vele afwerkingen en accessoires past Incara Electr'On altijd op een bureau of in een werkruimte.



## GEPLAATST EN KLAAR VOOR GEBRUIK

Verkrijgbaar in enkelvoudige uitvoering met één stopcontact of een USB-lader A+C, of in dubbele uitvoering met twee stopcontacten of één stopcontact en een USB-lader A+C.



## STIJLVOL EN ORIGINEEL

Incara Electr'On zal u verrassen met zijn origineel design en kostbare materialen, hout of beton, maar ook door de aandacht die werd besteed aan de details: gevlochten snoer, Legrand-label.

De afwerkingen kunnen later worden gewisseld volgens uw wensen (gepatenteerd Legrand-systeem).

### MATERIAAL



Hout

### TIJDLOOS



Beton



Wit



Zwart

### KLEUR

Verkrijgbaar op aanvraag (kan worden geselecteerd in de pCon-software).



Zijdeblauw



Ginger orange







Roze



Bladgroen

## MAAR ER IS MEER

Incara Electr'On kan gewoon horizontaal op het werkblad worden geplaatst of worden gekanteld met het bevestigingsaccessoire, zodat de stopcontacten gemakkelijker toegankelijk zijn.

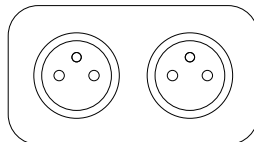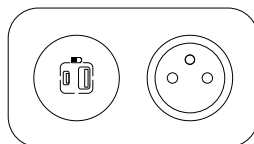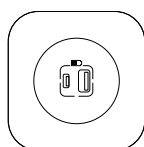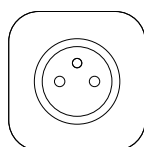

**ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN VOOR EEN OPTIMAAL EN FLEXIBEL KABELBEHEER.**

> Kijk op pagina 33



INCARA™

# Bureaublok

Flexibiliteit en  
gebruikscomfort





# Bureaub

**M**et zijn moderne design en geoptimaliseerde afmetingen past Incara Bureaublok bij elke meubelconfiguratie en kan hij eenvoudig op het bureau worden geplaatst om de stroomaansluiting tot vlak bij de gebruiker te brengen zonder gaten in het meubilair te boren.


## COMPACT EN DESIGN

Het design van Incara Bureaublok koppelt ergonomie aan moderne esthetiek en geoptimaliseerde afmetingen voor een discrete integratie. De contactdozen zijn zeer makkelijk bereikbaar dankzij het gekantelde ontwerp.



## BESCHIKBARE AFWERKINGEN

Past perfect in een modern kantoor: aluminium behuizing en witte contactdozen.

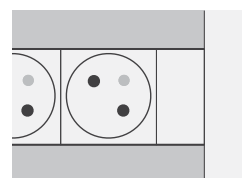


## MAAR ER IS MEER

Flexibiliteit met oplossingen op maat. Bureaublokken kunnen worden uitgerust met verschillende standaarden van stopcontacten of met innovatieve functies zoals een USB-lader of leeslampje.




## VEELZIJDIGE FUNCTIES

 
De blokken zijn verkrijgbaar in uitgeruste of uit te rusten uitvoering. Mix van sterk- en zwakstroomfuncties (beschikbaar in verschillende standaarden). Uit te rusten versie verkrijgbaar met 8, 12 of 16 modules <sup>(1)</sup>.



8 modules

 

12 modules

 

16 modules

## ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN VOOR EEN OPTIMAAL EN FLEXIBEL KABELBEHEER.

> Kijk op bladzijde 33



(1) 1 contactdoos 2P+A = 2 modules

INCARA™

 
# Link'On

Mobiel en uitbreidbaar



# Link'On



Incara Link'On, de compacte, gebruiksklare en mobiele oplossing die tot 6 gebruikers van stroom kan voorzien, gewoon op de vergadertafel.



## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK


Incara Link'On is een unieke gebruiksklare oplossing die uitermate geschikt is voor de noden van het moment van mobiele gebruikers in vergaderzalen. Verkrijgbaar in verschillende versies:

  - 6 contactdozen 2P+A
- 4 contactdozen 2P+A en 2 USB-laders A+C, met of zonder geïntegreerde HDMI-kabel



## BESCHIKBARE AFWERKING

Zwart is intens en exclusief, en biedt vele voordelen. Zwart is tijdloos en kan met alle kleuren worden gecombineerd. Alle Link'On modellen zijn uitgerust met een bijpassend gevlochten snoer.

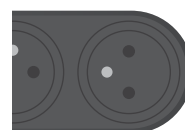

Zwart

## MAAR ER IS MEER

Incara Link'On apparaten met contactdozen 2 P+A en USB-laders A+C kunnen worden gekoppeld met andere Link'On uitbreidingsblokken (1 primair + 1 secundair) om meer gebruikers toegang te geven of om zich aan te passen aan de configuratie van de vergaderzaal. De uitbreidingsblokken zijn voorzien van een snoer van 1,5 m met Wieland-connector.



# Clip-on meervoudige contactdoos

Uw apparaten van stroom voorzien  
en uw werkruimte vrijmaken




# Home office

**M**et de clip-on meervoudige contactdoos kunt u apparaten permanent aansluiten en mobiele apparaten opladen zonder ruimte prijs te geven.

## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK

Deze contactdoos heeft een discreet en esthetisch design en biedt de mogelijkheid om tot 4 toestellen 2P+A en 2 mobiele apparaten via USB Type-A aan te sluiten.


Dankzij het clip-on systeem kan de meervoudige contactdoos gebruikt worden op alle werkbladen met een dikte tot 63 mm.

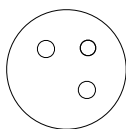

4 x contactdoos 2P+A 2 x USB Type A

## BESCHIKBARE AFWERKING

Zwart is intens en exclusief, en biedt vele voordelen. Zwart is tijdloos en kan met alle kleuren worden gecombineerd.

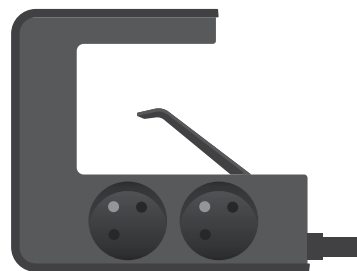

## MAAR ER IS MEER

Opdat deze clip-on meervoudige contactdoos zou passen bij alle configuraties, is ze uitgerust met een tot 90° roterend snoer.



# Meervoudige contactdoos met laadstation

Compact en praktisch met zijn inductielader



# Home office

**H**erlaad uw smartphone op een efficiënte manier zonder een kabel aan te sluiten, met het draadloze laadstation of via de USB-ingangen Type A en Type C.


## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK

Een ideale oplossing voor op kantoor of thuis. Plaats uw smartphone op de antisliphouder en houd uw berichten in de gaten terwijl uw smartphone draadloos en veilig oplaadt.



## BESCHIKBARE AFWERKINGEN

Het laadstation is verkrijgbaar in twee afwerkingen zodat u het perfect kunt integreren in uw werk- of woonomgeving.

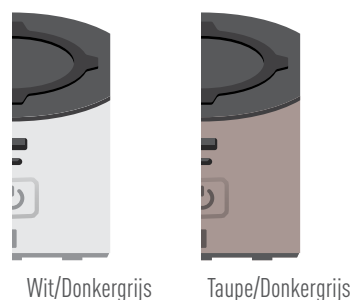


Wit/Donkergrijs

Taupe/Donkergrijs

## MAAR ER IS MEER

3 laadtypes om zoveel mogelijk apparaten tegelijk aan te sluiten en mobiele apparaten op te laden die niet permanent aangesloten blijven.

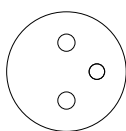

2 x contactdozen  
2P+A



USB-  
lader A+C



10 W  
inductieladen



# Meervoudige contactdoos met **tablethouder**

Een verlengsnoer voor dubbel gebruik





# Home office

**M**et het meervoudige verlengsnoer met tablethouder kunt u al uw elektrische apparaten en toestellen aansluiten, en beschikt u meteen over een ergonomische houder voor uw tablet of smartphone.


## INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGEMAK

Een ingenieus product, ideaal voor uw home office of keuken. Het meervoudige verlengsnoer met geïntegreerde tablethouder is de ideale hulp waarmee u tot drie contactdozen 2P+A en twee USB-ingangen type A kunt aansluiten en meteen uw tablet of smartphone bij de hand houdt.




## BESCHIKBARE AFWERKING

Het meervoudige verlengsnoer met geïntegreerde tablethouder is verkrijgbaar in twee afwerkingen, waarmee het altijd mooi staat in uw woon- of werkomgeving.

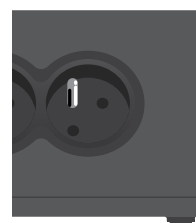

Zwart

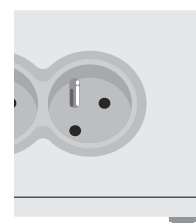

Wit/Lichtgrijs

## MAAR ER IS MEER

De handige geïntegreerde houder heeft een antislippoppervlak. Zo blijft uw tablet op zijn plaats tijdens het laden of terwijl u een recept volgt op het scherm.



## VERHOOGDE BESCHERMING

Het meervoudige verlengsnoer met geïntegreerde tablethouder is voorzien van een ON/OFF-schakelaar met een automaat van 16 A die de aangesloten apparaten beschermt als het stroomverbruik de toegestane maximumwaarde overschrijdt.



## Keuzehulp

### Incara™ Disq 60



FUNCTIE	AFWERKING			
	Wit	Zwart	Metaal	Zwart + deksel
<b>Met snoer van 2 m + stekker 2P+A</b>				
1 contactdoos 2P+A	654720	654721	654722	654723
1 USB-lader Type A+C 15 W	654730	654731	654732	654733
<b>Met snoer van 0,5 m + Wieland-connector</b>				
1 contactdoos 2P+A	654720F	654721F	654722F	654723F
1 USB-lader A+C 15 W	654730F	654731F	654732F	654733F

### Incara™ Disq 80



FUNCTIE	AFWERKING			
	Wit	Zwart	Metaal	Zwart + deksel
<b>Met snoer van 2 m + stekker 2P+A</b>				
1 contactdoos 2P+A + 1 USB-lader A+C + 1 RJ 45-aansluiting cat.6 FTP	654701	654702	654703	654704
1 contactdoos 2P+A + 1 USB-lader A+C + 1 kabeluitvoer	654705	654707	654708	-
<b>Met snoer van 0,5 m + Wieland-connector</b>				
1 contactdoos 2P+A + 1 USB-lader A+C + 1 RJ 45-aansluiting cat.6 FTP	654701F	654702F	654703F	654704F
1 contactdoos 2P+A + 1 USB-lader A+C + 1 kabeluitvoer	654705F	654707F	654708F	-

### Incara™ Disq 80 QI



FUNCTIE	VERMOGEN	VOEDING	AFWERKING		
			Wit	Zwart	Aluminium
Set met 1 lader	15 W	Geleverd: 110 – 240 W 25 W met EU-stekker 2P	-	-	077640L
Set van 4 laders	15 W	Geleverd: 110 – 240 W 100 W te bedraden	-	-	077645L
		Geleverd: 110 – 240 W 100 W met snoer van 2,5 m en EU-stekker 2P	-	-	077646L
Samen te stellen lader	15 W	Afzonderlijk te bestellen: Voor 1 lader: 25 W: 077638L Voor 4 laders: 100 W: 077639L	077642L	077643L	077641L

## Incara™ Disq'In



CAPACITEIT	FUNCTIE	AFWER- KING CON- TACTDOZEN		AFDEKPLATEN		
				Wit	Zwart	Metaal
2 mechanismen	1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB-lader A+C	Wit	654740	654756	654757	654755
		Zwart	654743			
3 mechanismen	2 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C	Wit	654741	654760	654761	654759
		Zwart	654744			
4 mechanismen	2 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C + 1 x HDMI-aansluiting	Wit	654742	654764	654765	654763
		Zwart	654745			

## Incara™ Pop-up



CAPACITEIT	FUNCTIE	AFWERKING			
		Wit	Zwart	Aluminium	RVS
<b>Uitgeruste versie - producten geleverd met snoer van 2 m + stekker 2P+A</b>					
4 modules	1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W	654817	-	-	654816
	1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB-lader C 30 W Power Delivery	-	-	-	654827
	1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W + 1 x inductielader	-	-	-	654821*
8 modules	3 x contactdozen 2P+A + 1 USB-lader A+C 15 W	-	-	-	654820
2 x 4 modules	2 x contactdozen 2P+A + 2 x USB-lader A+C 15 W	654819*	-	-	654818*
<b>Uit te rusten versie</b>					
4 modules		654801	654802	654803	654800
4 modules + inductielader		-	-	-	654814**
4 modules IP44		-	-	-	654812*
8 modules		654809	654810	654811	654808*
2 x 4 modules		654805**	654806**	654807**	654804**

\*Producten beschikbaar vanaf januari 2023 - \*\*Producten beschikbaar vanaf april 2023

## Keuzehulp

### Incara™ Multilink



CAPACITEIT	FUNCTIE	AFWERKING		
		Wit	Zwart	Metaal
<b>Horizontale versie</b>				
4 modules	1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W	654770	654773	654776
6 modules	2 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W	654771	654774	654777
	1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB C-lader 30 W Power Delivery	-	-	654792
8 modules	2 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W + 1 x RJ 45-aansluiting cat. 6 FTP + 1 x HDMI-aansluiting	654772	654775	654778
<b>Verticale versie</b>				
8 modules	3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W	654860	-	-
12 modules	3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W + 3 x RJ 45 cat. 6 FTP + 1 x HDMI-aansluiting	654861	-	-
16 modules (2 x 8)	3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W + 4 x RJ 45 cat.6 FTP	654864	-	-

Producten voorzien van een snoer van 2 m + stekker 2P+A

### Incara™ Flip'Up



CAPACITEIT	FUNCTIE	AFWERKING
		Metaal
8 modules	3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W	654850
	2 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W + 1 x RJ 45 cat. 6 FTP + 1 x HDMI-aansluiting	654851
	5 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W	654852
12 modules	3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C 15 W + 3 x RJ 45 cat. 6 FTP + 1 x HDMI-aansluiting	654853

Producten voorzien van een snoer van 2 m + stekker 2P+A

### Incara™ Top Access (uit te rusten met een voedingsblok of een stekkerblok)



BREEDTE	AFWERKING		
	Wit	Zwart	Metaal
295 mm	654871	654872	654870
385 mm	654874	654875	654873

## Incara™ Tower 60



FUNCTIES	REF.
4 x contactdozen 2P+A	654972
4 x contactdozen 2P+A + 2 x RJ 45 cat. 6 FTP	654973
3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C	654970
3 x contactdozen 2P+A + 1 x USB-lader A+C + 2 x RJ 45 cat. 6 FTP	654971

Producten voorzien van een snoer van 2 m + stekker 2P+A

## Incara™ Tower 120



FUNCTIES	REF.
4 x contactdozen 2P+A + 2 x USB A-lader + 2 x USB C-lader	654980
4 x contactdozen 2P+A + 2 x USB A-lader + 2 x USB C-lader + 1 x draadloze inductielader	654981

Producten voorzien van een snoer van 2 m + stekker 2P+A

## Keuzehulp

### Incara™ Electr'On

FUNCTIE	AFWER- KING	REF.	BEHUIZING			
			Wit	Zwart	Hout	Beton
<b>Samen te stellen versie</b>						
1 x contactdoos 2P+A	Wit	654900	654932	654933	654931	654930
	Zwart	654901				
1 x USB-lader A+C	Wit	654918	654932	654933	654931	654930
	Zwart	654920				
2 x contactdozen 2P+A	Wit	654904	654936	654937	654935	654934
	Zwart	654905				
1 x contactdoos 2P+A + 1 x USB-lader A+C	Wit	654902	654936	654937	654935	654934
	Zwart	654903				
<b>Geleverd als kit</b>						
1 x USB-lader A+C	Wit	654922	Witte behuizing meegeleverd in de kit			
	Zwart	654923	Zwarte behuizing meegeleverd in de kit			
Montagebeugel	Zwart	654938	Geschikt voor alle contactdoosreferenties			

Producten voorzien van een snoer van 2,5 m + stekker 2P+A

### Incara™ Bureaublok

FUNCTIE	REF.
<b>Te bedraden uit te rusten versie</b>	
4 x contactdozen 2P+A + 1 lichtschakelaar	054602
6 x contactdozen 2P+A + 1 lichtschakelaar	054603
3 contactdozen 2P+A + 2 RJ 45 cat. 6 FTP	054604
4 contactdozen 2P+A + 3 RJ 45 cat. 6 FTP	054605
2 contactdozen 2P+A + 2 contactdozen 2P+ A met polarisatie + 2 RJ 45 cat. 6 FTP	054606
3 contactdozen 2P+A + 3 contactdozen 2P+ A met polarisatie + 3 RJ 45 cat. 6 FTP	054607
<b>Uitgeruste versie (producten voorzien van een snoer van 3 m + stekker 2P+A)</b>	
4 x contactdozen 2P+A + 1 lichtschakelaar	054608
6 x contactdozen 2P+A + 1 lichtschakelaar	054609
4 x contactdozen 2P+A met polarisatie + 1 lichtschakelaar	054610
6 x contactdozen 2P+A met polarisatie + 1 lichtschakelaar	054611
5 x contactdozen 2P+A + 1 differentieelautomaat 16 A 30 mA	054612
2 x contactdozen 2P+A + 1 USB-lader A+C 15 W	054613
4 contactdozen 2P+A + 3 RJ 45 cat. 6 FTP	054614
3 x contactdozen 2P+A + 1 USB-lader A+C 15 W	054617
<b>Uit te rusten versie</b>	
Capaciteit: 8 modules	054690
Capaciteit: 12 modules	054691
Capaciteit: 16 modules	054692
Bevestigingstoebehoren	054699

## Incara™ Link'On



FUNCTIE	KOPPELBAAR	AFWERKING	
		Grijs	Zwart
<b>Met gevlochten snoer van 2,5 m + stekker 2P+A</b>			
6 x contactdozen 2P+A	Nee		654880
4 x contactdozen 2P+A + 2 x USB-lader A+C	Ja, geïntegreerde Wieland-connector compatibel met uitbreidingsmodule ref. 654883		654882
4 x contactdozen 2P+A + 2 x USB-lader A+C Geïntegreerde HDMI-kabel van 2 m	Ja, geïntegreerde Wieland-connector compatibel met uitbreidingsmodule ref. 654883		654881
<b>Met snoer van 1,5 m met Wieland-connector</b>			
4 x contactdozen 2P+A + 2 x USB-lader A+C	Ja met ref. 654882/81		654883

## Incara™ Vertebra



AANTAL COMPARTIMENTEN	LENGTE	INSTALLATIE	AFWERKING	
			Grijs	Zwart
2	120 cm	Horizontaal of verticaal	654992	654993
4	80 cm	Verticaal	654990	654991

## Wieland-toebehoren



FUNCTIE	LENGTE	REF.
Wieland -snoer GST 18 / stekker 2P+A	2 m	654986
Wieland -snoer GST 18 / stekker 2P+A	3 m	654987
Beschermende behuizing Wieland-connectoren GST 18	80 cm	654799

# Incara™ Disq 60

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten



654722



654720



654723



654723 open deksel



654730



654731



654732

In te bouwen in meubilair, boordiameter Ø60 mm  
 Installeren is als volgt mogelijk:

- in te bouwen in meubilair (bureau), dikte 6-40 mm
- in te bouwen in een zacht oppervlak (fauteuil, zitbank) met specifiek toebehoren
- in te bouwen in een metalen wand dikte 1 mm (kastje)

Ref.	Contactdoos vlak 2P+A
654722F 654720F 654721F	16 A 250 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen) en uitgerust met kinderbeveiliging Voldoen aan de norm NF C 61-314 <b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart
654722 654720 654721	<b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart

Ref.	Contactdoos vlak 2P+A met deksel
654723F	16 A 250 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Voldoen aan de norm NF C 61-314 Scharnierend deksel Voor bescherming van de contactdoos en een verzorgde esthetiek <b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> ● RVS (metaal ring en deksel)
654723	<b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> ● RVS (metaal ring en deksel)

Ref.	USB-laders Type-A + Type-C 15 W
654732F 654730F 654731F	Voeding: 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1 <b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart
654732 654730 654731	<b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> Afwerking kleur ring (buitenrand): ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart

Ref.	USB-laders Type-A + Type-C 15 W met deksel
654733F 654733	Voeding: 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1 Scharnierend deksel voor bescherming van de contactdoos en een verzorgde esthetiek <b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> ● RVS (metaal ring en deksel) <b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> ● RVS (metaal ring en deksel)
654739	<b>Toebehoren voor installatie op zacht oppervlak</b> Voor het beplaten van de bekleding om de stabiliteit van het product te verzekeren

Ref.	Wieland-toebehoren
654986 654987	<b>Wieland GST18i3-combisnoer / stekker 2P+A</b> Lengte 2 m Lengte 3 m
654799	<b>Beschermende behuizing</b> Voor Wieland GST18i3-connectoren

**Andere configuraties, contactdoos-normen en afwerkingen** op aanvraag of via de pCon-software





## Incara™ Disq 80

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten



In te bouwen in meubilair, dikte 1-40 mm, boordiameter Ø79 mm. RJ 45-contactdoos: doorvoercontactdoos  
Contactdozen vlak (Mosaic Link) 2P+A voldoen aan de norm NF C 61-314  
USB-laders voldoen aan de norm IEC 62368-1

Ref.	Product Description
654701 654704 654705 654708	<p><b>Contactdoos vlak 2P+A + USB-lader Type-A + Type-C 15 W + contactdoos RJ 45<sub>6</sub> FTP</b></p> <p>Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging</p> <p><b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> Afwerking kleur: ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart</p> <p><b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> Afwerking kleur: ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart</p>
654703F 654701F 654702F	<p><b>Contactdoos vlak 2P+A + USB-lader Type-A + Type-C 15 W + contactdoos RJ 45 cat.<sub>6</sub> FTP met deksel</b></p> <p>Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Scharnierend deksel voor bescherming van de contactdoos en een verzorgde esthetiek</p> <p><b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> ● RVS (metalen deksel) <b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> ● RVS (metalen deksel)</p>
654704F 654704	<p><b>Contactdoos vlak 2P+A Surface + USB-lader Type-A + Type-C 15 W + kabeldoorvoer</b></p> <p>Contactdozen 2P+A: 16 A 250 VA 50/60 Hz USB-laders: voeding 110/220 VA 50/60 Hz Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruidten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging</p> <p><b>Met snoer van 0,5 m en GST18i3 Wieland-stekker</b> Afwerking kleur: ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart</p> <p><b>Met snoer van 2 m en stekker 2P+A</b> Afwerking kleur: ● RVS (metaal) ○ Wit ● Zwart</p>
654708F 654705F 654707F	<p><b>Wieland-toebehoren</b></p> <p><b>Wieland GST18i3-combisnoer / stekker 2P+A</b> Lengte 2 m Lengte 3 m</p> <p><b>Beschermende behuizing</b> Voor Wieland GST18i3-connectoren</p>
654986 654987 654799	

## Incara™ Disq 80

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten



077640L geleverd met sticker

Draadloze inductielader voor het draadloos snelladen van een smartphone voorzien van een Qi-inductieontvanger  
Verbruik in stand-by < 0,07 W  
Energie-efficiëntie > 85%  
Voldoet aan de norm WPC Qi (Wireless Power Consortium)  
Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie)  
Voldoet aan de ICNIRP-specificaties (bescherming van de gezondheid)  
Verstoort de andere draadloze transmissies niet (ZigBee, TNT, GSM 4G)



Ref.	Product Description
077640L	<p><b>Kant-en-klare draadloze inductieladers</b></p> <p>Speciaal aangepast voor montage in meubels en werkbladen in doorgangsruidten, burelen of keukens... IP 44 - IK 08 - Klasse II TBTS Uitgerust met een inductieantenne van 8 cm<sup>2</sup> voor het snel opladen van de smartphone Boordiameter van 80 mm met behulp van een klokzaag ref. 088508, diameter na plaatsing 85 mm, extra plat met dikte &lt; 1,5 mm Vergrendeling van de lader onder het meubel met vliendermoer Qi-WPC-gecertificeerd Aluminium kleur</p> <p><b>Volledige kit met 1 meubellader Ø80 (stekker)</b> 1 inductielader 15 W met 1 voeding 25 W Voeding uitgerust met een snoer van 2,5 m Eurostekker 2P (bestaat met stekker US, BS, AU, CH, neem contact met ons op) Geleverd met accessoires: - RJ 45-snoer lengte 2,5 m - Zelfklevende basis en kabelbanden voor vastmaken van kabels - Sticker Ø85-110 voor een betere herkenning in openbare ruimten</p>
077645L	<p><b>Volledige kit met 4 meubelladers Ø80 (kabel)</b> 4 inductieladers 15 W met 1 voeding 100 W Voeding 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor kabelaanluiting Voor meerdere voedingen op eenzelfde lijn Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m en kleine toebehoren Plug &amp; Play ster- of seriebekabeling van de laders</p>
077646L	<p><b>Volledige kit met 4 meubelladers Ø80 (stekker)</b> 4 inductieladers 15 W met 1 voeding 100 W Voeding uitgerust met een snoer van 2,5 m Eurostekker 2P (bestaat met stekker US, BS, AU, CH, neem contact met ons op) Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m en kleine toebehoren Plug &amp; Play ster- of seriebekabeling van de laders</p>
077642L 077643L 077641L	<p><b>Samen te stellen meubelladers</b></p> <p>Draadloze inductieladers 15 W IP44 IK08 Enkelvoudige plaatsing met voeding ref. 077638L Meervoudige plaatsing met voeding(en) ref. 077639L Kunnen op aanvraag bedrukt worden met een logo</p> <p>○ Wit ● Zwart ● Alu</p>
077638L 077639L	<p><b>Mobiele voedingen voor draadloze laders</b></p> <p>Voeding 25 W met 2P-stekker en RJ 45-snoer Voeding 100 W 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> aftakbaar Geleverd met 4 RJ 45-snoeren van 1 m Plug &amp; Play ster- of seriebekabeling van de laders</p>

## Incara™ Disq 60

technische kenmerken



### Afmetingen (mm)

**Incara™ Disq 60 zonder deksel**  
ref. 654720/20F/21/21F/22  
22F/30/30F/31/31F/32/32F

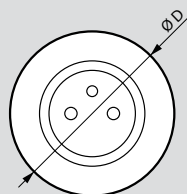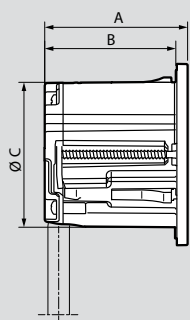

A	B	C	D
54,5	50	59	74


**Incara™ Disq 60 met deksel**  
ref. 654723/23F/33/33F

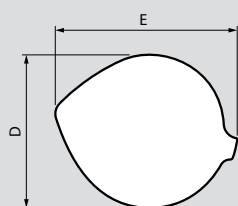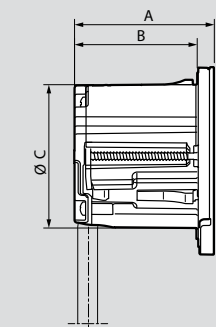


A	B	C	D	E
57	50	59	77	91

### Plaatsing

Installatie in een meubel type bureau

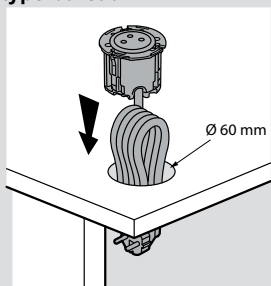


Boormaten

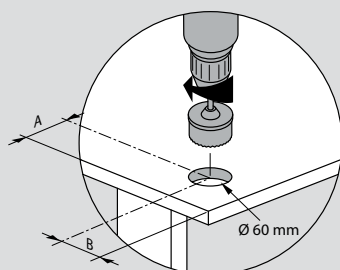


	A > 95	B > 95
	A > 125	B > 95

Installatie op metalen meubel type locker

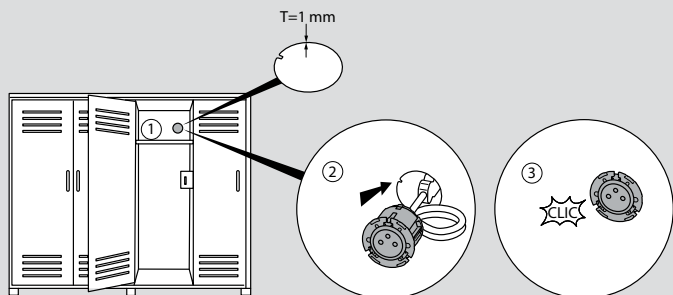

Installatie op een zitmeubel

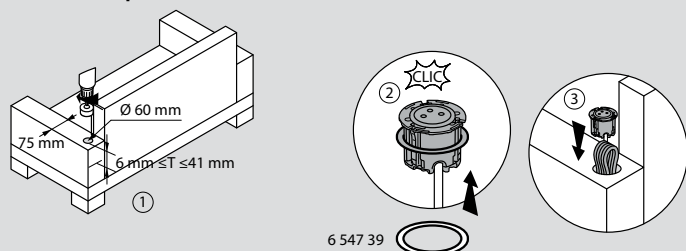


6 547 39


## Incara™ Disq 80

technische kenmerken

### Afmetingen (mm)

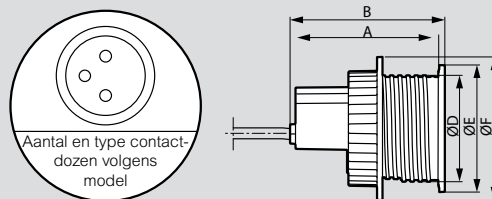


Referenties	A	B	C	D	E	F
654701/02/03/01F/02F/03F	109	113	-	78	93	105
654705/07/08/05F/07F/08F			115			

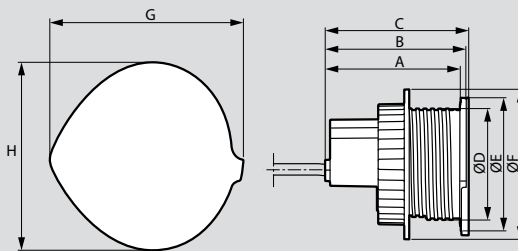

Referentie	A	B	C	D	E	F	G	H	
654704/04F	109	113	116	78	93	105	105	114	96

### Plaatsing



Installatie in een bureau

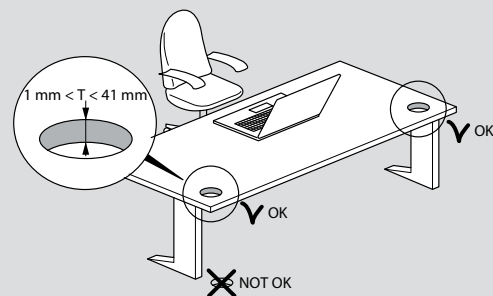


### Boormaten

**Incara™ Disq 80 zonder deksel**  
Refs 654701/01F/02/02F/03/03F/  
05/05F/07/07F/08/08F


**Incara™ Disq 80 met deksel**  
Refs 654704/04F

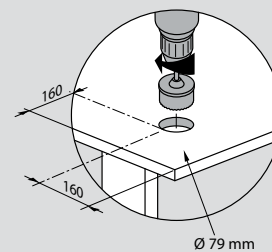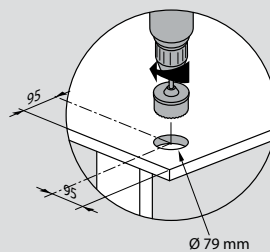

### Inwerking

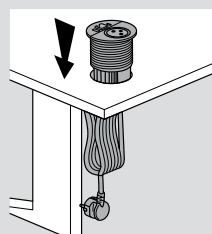

## Incara™ Disq'In voor individuele bureaus en vergaderruimten

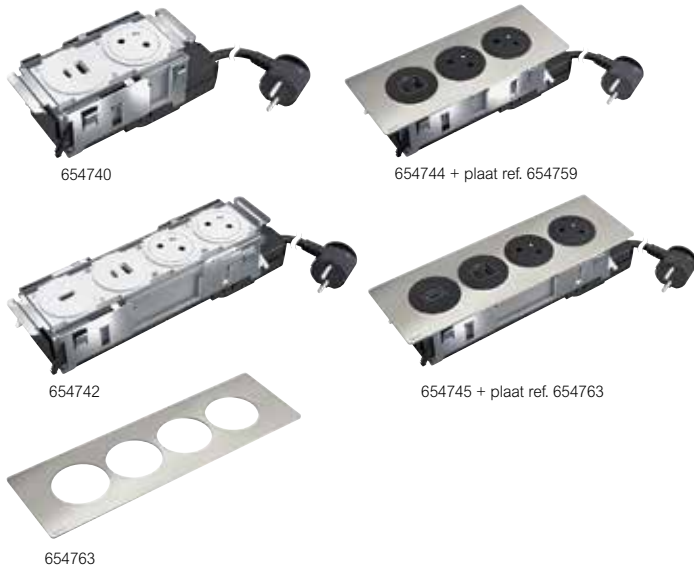

In te bouwen in meubilair, compatibel met bureau met dikte 15-40 mm  
Ruimtebesparend met externe klemmenblokken  
Snoer van 2 m en stekker 2P+A  
HDMI-contactdozen: zijdelingse aansluitingen  
Snelle bevestiging met intrekbare klauwen

Ref.	Incara™ Disq'In
654740 654743	Contactdozen vlak 2P+A 16 A 250 V~ uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314 USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1 Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Afdekplaat afzonderlijk te bestellen <b>2 mechanismen</b> Samenstelling: - 1 Contactdoos vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Wit schakelmateriaal ● Zwart schakelmateriaal
654741 654744	<b>3 mechanismen</b> Samenstelling: - 2 Contactdozen vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Witte apparatuur ● Zwarte apparatuur
654742 654745	<b>4 mechanismen</b> Samenstelling: - 2 Contactdozen vlak 2P+A - 1 HDMI-contactdoos - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Witte apparatuur ● Zwarte apparatuur

Ref.	Afdekplaten Incara™ Disq'In
654755 654756 654757	Afdekplaten in metalen uitvoering <b>2 mechanismen</b> ● RVS ○ Wit ● Zwart
654759 654760 654761	<b>3 mechanismen</b> ● RVS ○ Wit ● Zwart
654763 654764 654765	<b>4 mechanismen</b> ● RVS ○ Wit ● Zwart

## Incara™ Pop up voor individuele bureaus en vergaderruimten



In te bouwen in meubilair, compatibel met bureaudikte 15 tot 40 mm  
Metalen materiaal. Beschermende folie

Ref.	Incara™ Pop-up uit te rusten
654800 654801 654802 654803	Uit te rusten met Mosaic-functies <b>4 modules</b> ○ RVS ○ Wit ● Zwart ● Aluminium
<b>2023</b> 654812	○ RVS IP 44
<b>Q2 2023</b> 654814	○ RVS-afwerking met draadloze inductielader Blauw lampje om de goede werking van het product aan te geven
<b>Q2 2023</b> 654804 654805 654806 654807	<b>2 x 4 modules</b> ○ RVS ○ Wit ● Zwart ● Aluminium
<b>2023</b> 654808 654809 654810 654811	<b>8 modules</b> ○ RVS ○ Wit ● Zwart ● Aluminium
654827	<b>Incara™ Pop up - uitgerust</b> Contactdozen vlak 2P+A 16 A 250 V~ uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314 USB-laders: voeding 110/240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1 Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A <b>4 modules</b> Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-C 30 W Power Delivery ○ RVS
654816	Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ RVS
654817	Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Wit
<b>2023</b> 654821	Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A Surface + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 1 draadloze inductielader. Blauw lampje om de goede werking van het product aan te geven ○ RVS
<b>2023</b> 654818 654819	<b>2 x 4 modules</b> Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W ○ RVS ○ Wit
654820	<b>8 modules</b> Samenstelling: 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ RVS


**Andere configuraties, contactdoosnormen en afwerkingen** op aanvraag of via de pCon-software

# Incara™ Disq'In

## technische kenmerken

### Afmetingen (mm)


#### Bovenaanzicht

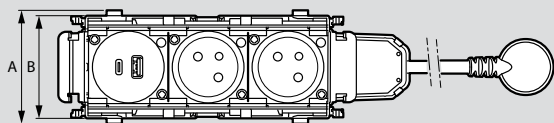

Referenties	A	B
654740/41/42/43/44/45	74	67


#### Zijaanzichten

##### 2 P

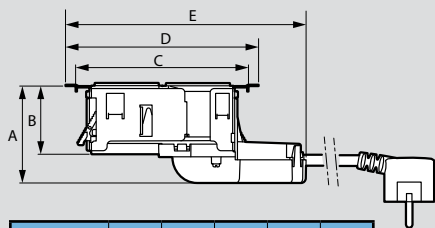


Referenties	A	B	C	D	E
654740/43	71	50	126,8	141,6	176,4

##### 3 P

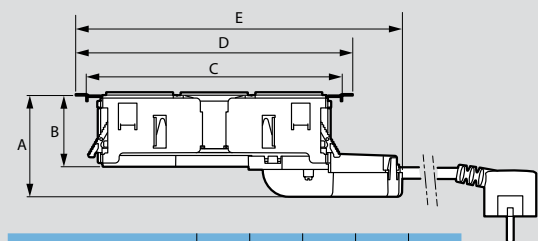


Referenties	A	B	C	D	E
654741/44	71	50	179,7	194,5	229,4

##### 4 P

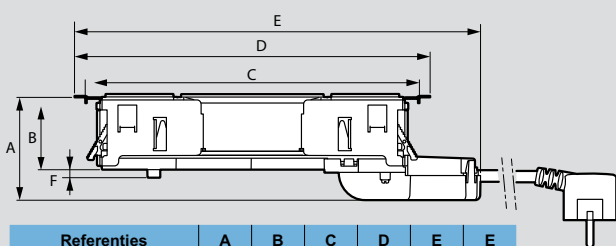


Referenties	A	B	C	D	E	F
654742/45	71	50	231	245,8	280,6	55

#### Bovenaanzichten - afdekplaten

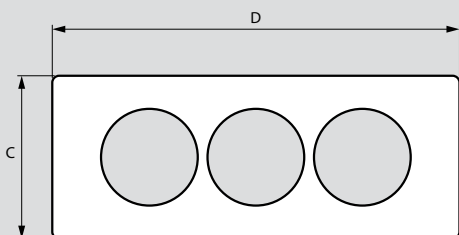


Referenties	C	D
654755/56/57		148
654759/60/61	80	200
654763/64/65		252

### Afmetingen (mm) (vervolg)

 


Referenties	A	B
654755/56/57	10,4	2,2
654755/56/57		
654755/56/57		


### Plaatsing

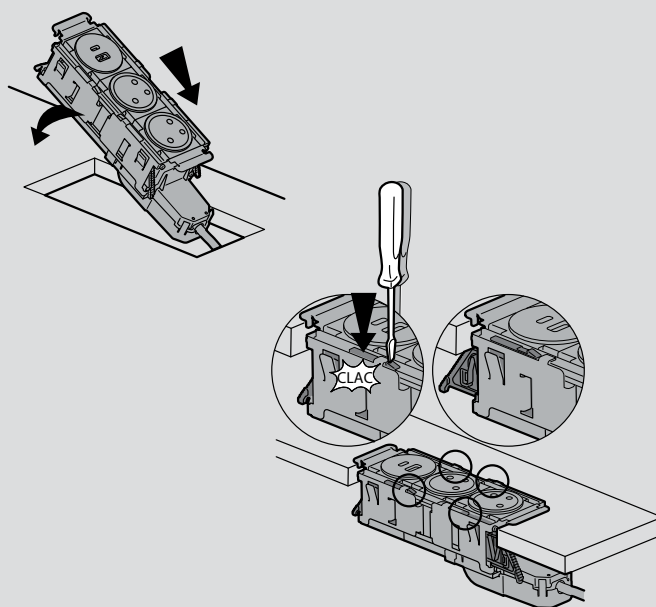

### Boormaten

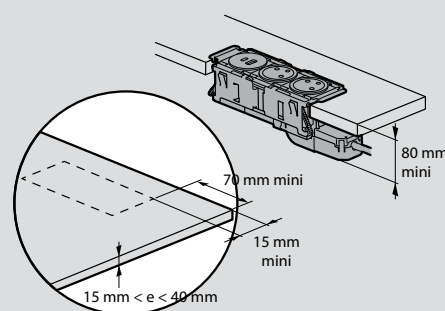

### Uitsnijden door inwendige bewerking scherpe hoeken

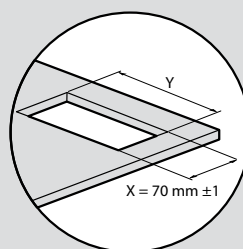

Referenties	Y ± 1 mm
654740/43	129,5
654741/44	181,5
654742/45	233,5


**Opmerking:** Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is

# Incara™ Pop up

## technische kenmerken


### Afmetingen

#### 4 modules

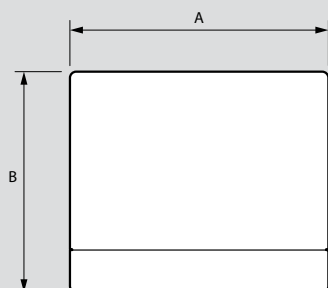


Referenties	A	B
654800/01/02/03/16/17/27	146	125

#### 8 modules

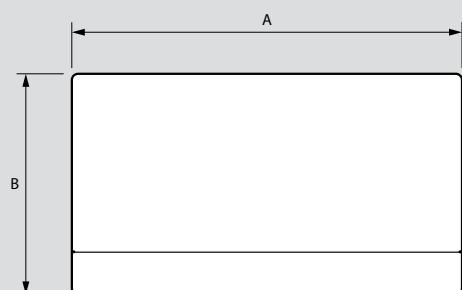


Referenties	A	B
654808/09/10/11/20	236	125

#### Open op de tafel

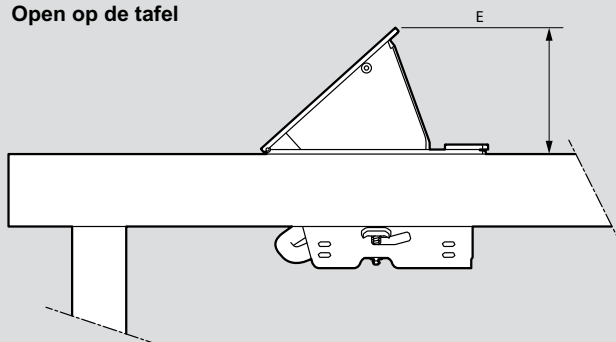

Referenties	E
654800/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27	70


#### Gesloten op de tafel

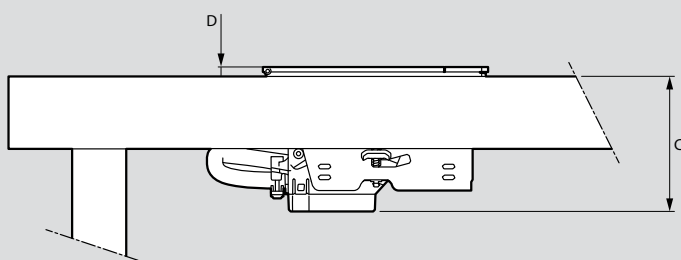

Referenties	C	D
654800/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27	75	5.2

### Boormaten

#### Uitsnijden door inwendige bewerking scherpe hoeken

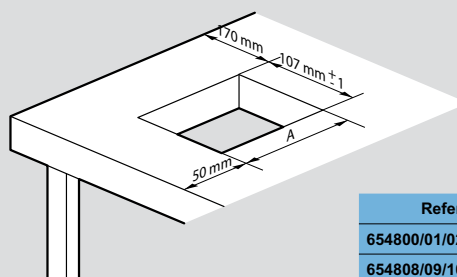


Referenties	A
654800/01/02/03/16/17/27	129 mm ± 1
654808/09/10/11/20	219 mm ± 1




**Opmerking:** Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is

### Afmetingen onder het werkblad

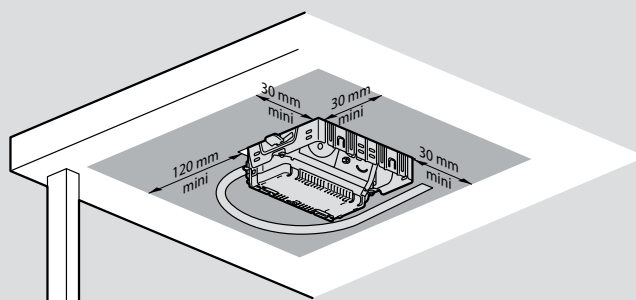

### Inwerking

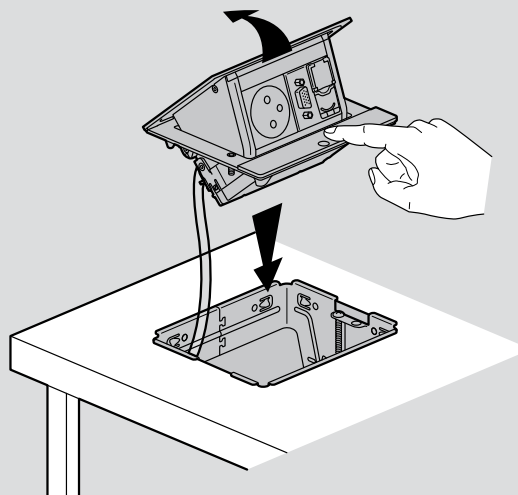

## Incara™ Multilink voor individuele bureaus en vergaderruimten




In te bouwen in meubilair (horizontaal verzonken, extern klemmenblok) of in een droge wand (verticaal verzonken, klemmenblok in de behuizing)  
Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~  
Contactdozen vlak 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, uitgerust met inderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314  
USB-laders: voeding 110-240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1  
RJ 45- en HDMI-contactdozen: zijdelingse aansluitingen

Ref.	Incara™ Multilink voor inbouw in meubilair
654776 654770 654773	Geëxtrudeerd aluminium. Uitgerust met Mosaic-functies Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Compatibel met bureaudikte 10-40 mm <b>4 modules</b> Samenstelling: 1 contactdoos vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C - 15 W ● Zwart metaal ○ Wit ● Zwart
654792	<b>6 modules met Power Delivery-lader 30 W</b> Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-C 30 W Power Delivery ● Zwart metaal
654777 654771 654774	<b>6 modules</b> Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● Zwart metaal ○ Wit ● Zwart
654778 654772 654775	<b>8 modules</b> Samenstelling: 2 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 1 contactdoos RJ45 Cat. <sub>6</sub> FTP + 1 HDMI-contactdoos ● Zwart metaal ○ Wit ● Zwart

Ref.	Incara™ Multilink voor inbouw in een wand
654860	Compatibele wanddikte: 10-25 mm <b>8 modules</b> Samenstelling: 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ○ Wit
654861	<b>12 modules</b> Samenstelling: 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 3 contactdozen RJ45 Cat. <sub>6</sub> FTP + 1 module ○ Wit
654864	<b>16 modules</b> 2 verticale rijen van 8 modules Samenstelling: + 3 contactdozen vlak 2P+A + 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W + 4 contactdozen RJ45 Cat. <sub>6</sub> FTP + 2 modules ○ Wit

**Andere configuraties** op aanvraag:  
HDMI-haspel, RJ 45-haspel, enz.

## Incara™ Flip up voor vergaderruimten

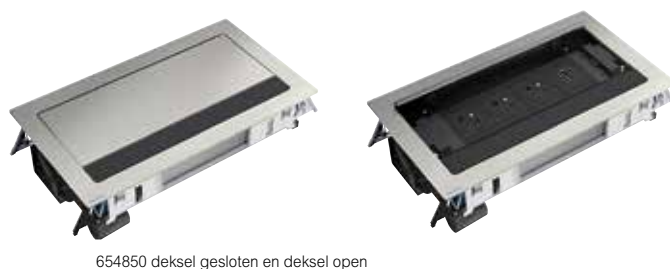

In te bouwen in meubilair, compatibel met tafeldikte 15-40 mm  
Klaar voor gebruik  
Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~  
Contactdozen vlak 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314  
USB-laders: voeding 110-240 V~ 50/60 Hz, voldoen aan de norm IEC 62368-1  
Zijdelingse RJ 45- en HDMI-contactdozen  
Snelle bevestiging met intrekbare klauwen

Ref.	Meervoudige contactdoos Incara™ Flip up voor verzonken montage
654850	Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Kabeldoorvoerluik in zwart metaal 8 modules voor sterkstroom Samenstelling: - 3 contactdozen vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)
654851	<b>8 modules voor sterk- en zwakstroom</b> Samenstelling: - 2 contactdozen vlak 2P+A - 1 contactdoos RJ45 Cat. <sub>6</sub> FTP 1 module - 1 zijdelingse HDMI-contactdoos - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)
654852	<b>12 modules voor sterkstroom</b> Samenstelling: - 5 contactdozen vlak 2P+A - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)
654853	<b>12 modules voor sterk- en zwakstroom</b> Samenstelling: - 3 contactdozen vlak 2P+A - 3 zijdelingse contactdozen RJ45 Cat. <sub>6</sub> FTP 1 module - 1 zijdelingse HDMI-contactdoos - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W ● RVS (metaal)


**Andere configuraties, contactdoosnormen en afwerkingen** op aanvraag of via de pCon-software

# Incara™ Multilink

## technische kenmerken


### Afmetingen (mm)

Incara Multilink voor inbouw in meubilair  
ref. 654770/71/72/73/74/75/76/77/78/92

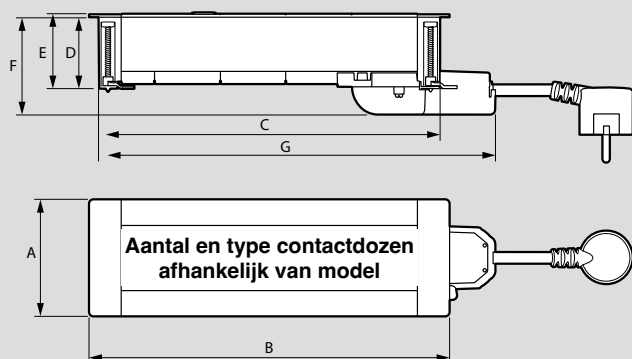


Referenties	A	B	C	D	E	F	G
654770/73/76	80	134,3	121,3	48,8	51,2	66,6	159,1
654771/74/77/92	80	201,5	188,5	48,8	51,2	66,6	188,5
654772/75/78	80	246,5	233,5	48,8	51,2	66,6	271,3

Incara Multilink voor verzonken montage in een wand 654860/61

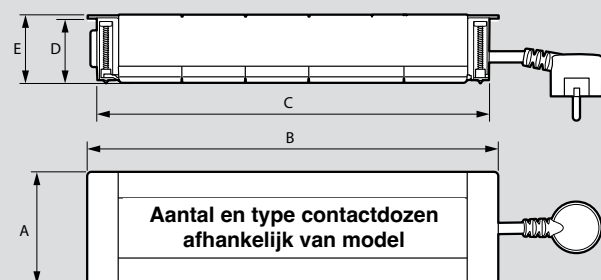


Referenties	A	B	C	D	E
654860	80	291,5	278,5	50,7	53,2
654861	80	404	391	50,7	53,2

Incara Multilink voor verzonken montage in een wand ref. 654864

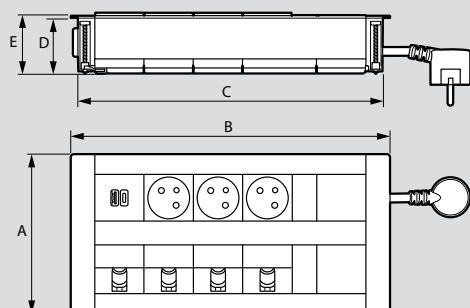


Referenties	A	B	C	D	E
654864	145	291,5	278,5	50,7	53,2

### Installatie en bevestiging in meubilair

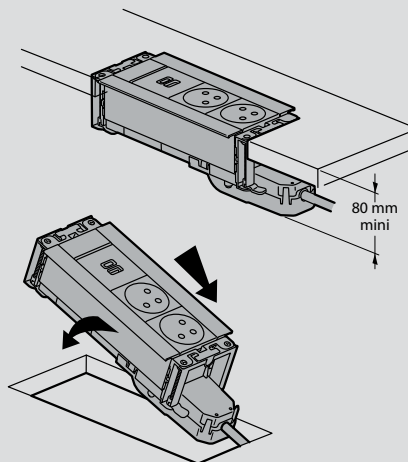


### Boormaten voor installatie in meubilair

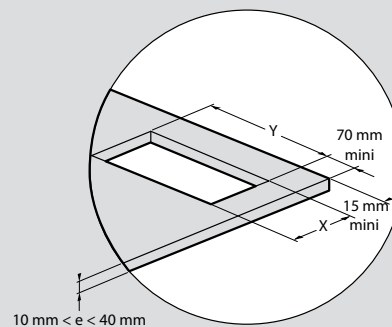

Referenties	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
654770/73/76	67	125
654771/74/77	67	193
654772/75/78	67	238
654792	67	215

**Opmerking:** Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is

### Boormaten voor installatie in de muur

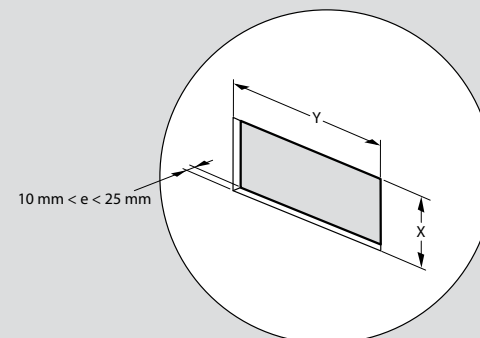



Referenties	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
654860	67	283
654861	67	396
654864	132	283

**Opmerking:** Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is

# Incara™ Flip up

## technische kenmerken


### Afmetingen (mm)

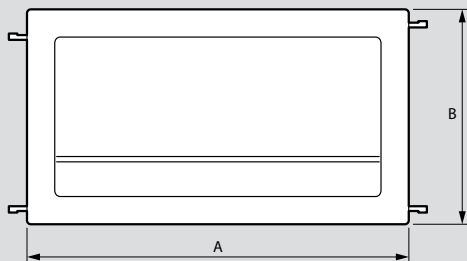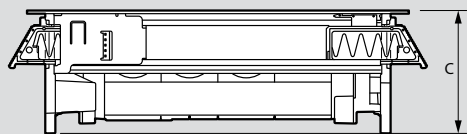

Referenties	A	B	C
654850/51	303	170,5	97,5
654852/53	303		

### Installatie op een werkblad


Boormaten en maximale snijradius in de hoeken

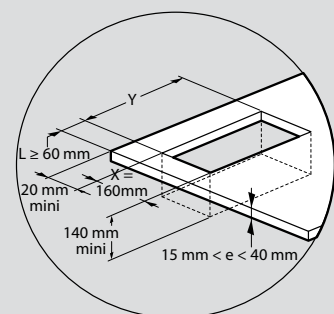


Referenties	Y ± 1 mm
654850/51/54/55 654958/59/60/61/62/63	286
654752/53/56/57 654964/65/66/67/68/69	376

**Opmerking:** Andere boormaten: zie het technische gegevensblad dat online beschikbaar is

### Gebruik

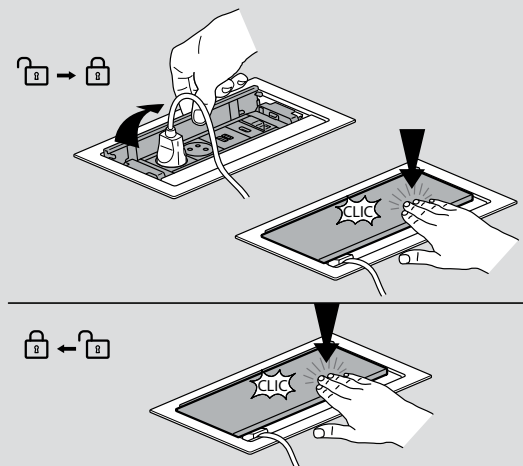


### Inwerking en bevestiging

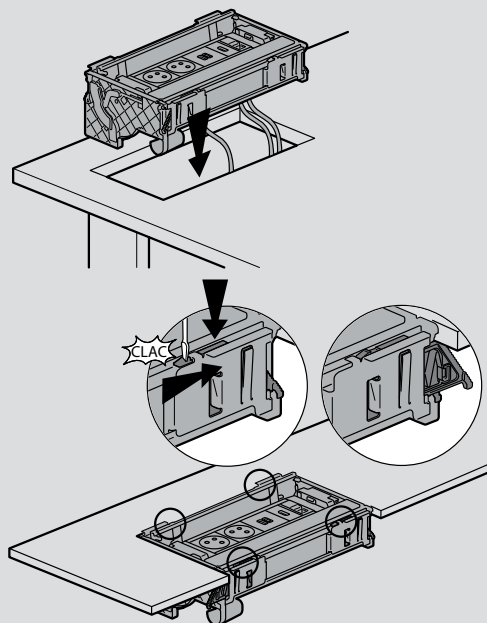



## Incara™ Top Access

voor individuele bureaus en vergaderruimten

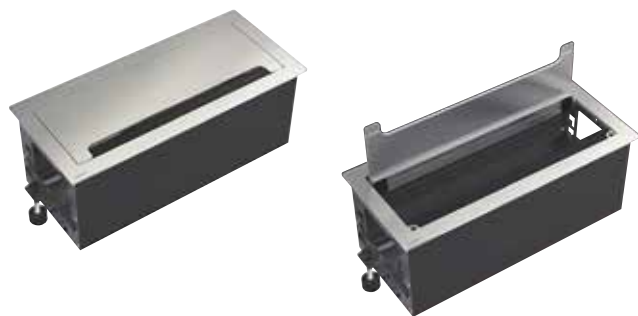

654870 deksel gesloten en deksel open

In te bouwen in meubilair, compatibel met tafeldikte 10-40 mm  
 Uitgevoerd in metaal  
 Voor de eenvoudige opberging van een voedingsblok, een meervoudige contactdoos of overtollige kabel in de werkruimte  
 Voorzien van een specifiek bevestigingssysteem voor Legrand-voedingsblokken

Ref.	Incara™ Top Access
654870	<b>Maat 295 mm</b>
654871	Afwerking kleur deksel:
654872	● RVS (metaal)
	○ Wit
	● Zwart
654873	<b>Maat 385 mm</b>
654874	Afwerking kleur deksel:
654875	● RVS (metaal)
	○ Wit
	● Zwart

## Incara™ Tower 60 en 120

voor vergaderzalen en keukenruimtes



In te bouwen in meubilair (vergadertafels)  
 Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~  
 Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, uitgerust met kinderbeveiliging, voldoen aan de norm NF C 61-314  
 USB-laders: voeding 220-250 V~, voldoen aan de norm IEC 62368-1

Ref.	Incara™ Tower 60
654972	Boordiameter Ø 60 mm Metalen afwerking Handmatig openen Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Compatibele tafeldikte: 6-50 mm
654970	<b>Sterkstroom</b> Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A
654971	<b>Sterk- en zwakstroom</b> Samenstelling: - 3 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP - 1 USB-lader Type-A + Type-C 15 W
654973	<b>Sterk- en zwakstroom</b> Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP
654980	<b>Incara™ Tower 120</b> Boordiameter Ø 121 mm Afwerking zwart / metaal Automatisch openen Functies verdeeld over de 4 zijden Ideaal voor ronde tafels Met snoer lengte 2 m en stekker 2P+A Compatibele tafeldikte: 6-80 mm
654981	<b>Sterkstroom, met draadloze inductielader</b> Samenstelling: - 4 contactdozen 2P+A - 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W - 1 draadloze inductielader (glasmateriaal, met verklikkerlampje voor de status van de lader)


# Incara™ Top Access

technische kenmerken

# Incara™ Tower 60 et 120


technische kenmerken

## Afmetingen (mm)

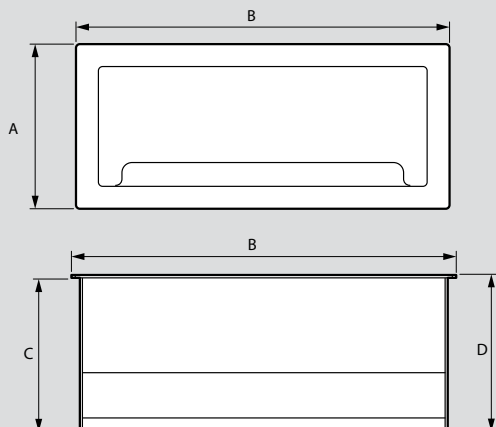

	A	B	C	D
Incara™ Top Access 295	130	295	120	122,2
Incara™ Top Access 385		385		


## ★ Uitsnijden door inwendige bewerking scherpe hoeken

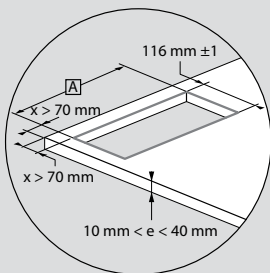

	654870/71/72	654873/74/75
A	284 mm ± 1	374 mm ± 1

**Opmerking:** Andere boormaten: zie technische fiche op [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)


## Inwerking en bevestiging

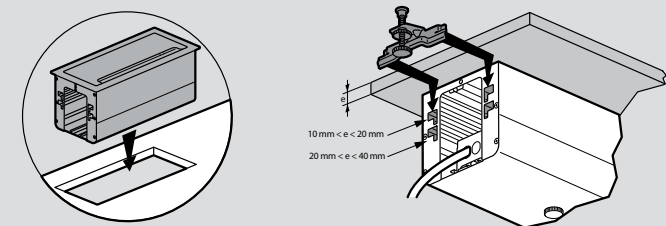

## Installatie van een blok met contactdozen


Standaard meervoudige contactdoos

Legrand-voedingsblokken

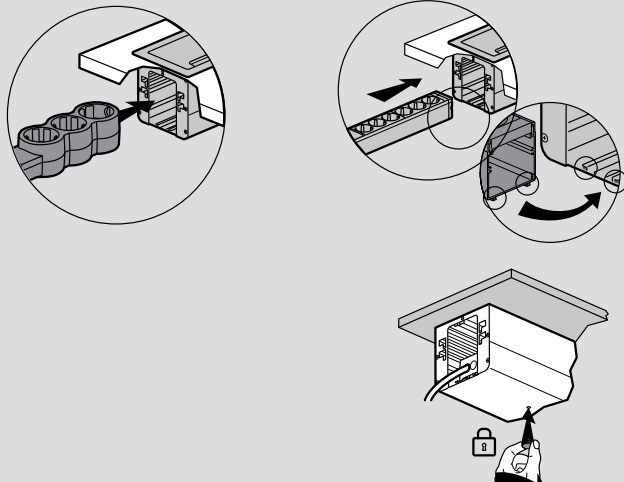


## Incara™ Tower 60

Boormaten

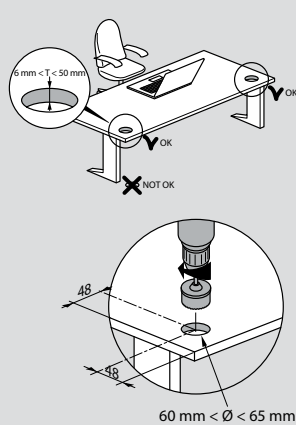


Gebruik

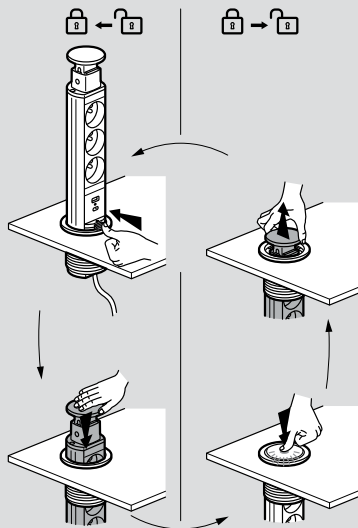


## Incara™ Tower 120

Boormaten

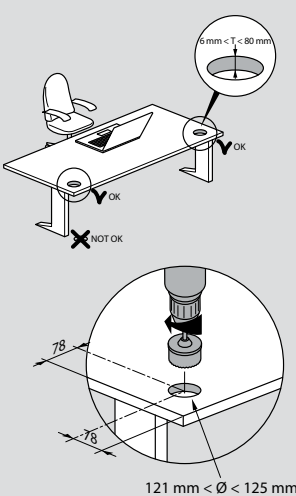

Gebruik

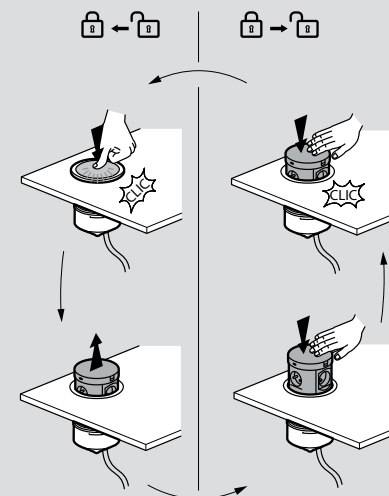

## Incara™ Link'On voor vergaderruimten



654881

Kant-en-klare mobiele meervoudige contactdozen voor vergaderzalen  
Voor de aansluiting van multimedia-apparatuur binnen handbereik van de gebruiker zonder in het meubilair te boren

Max. vermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring

Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz uitgerust met kinderbeveiliging


USB-laders: voeding 110-240 V~ 50/60 Hz

Ref.	Autonom blok Incara™ Link'on
654880	Met snoer lengte 2,5 m (stoffen bekleding) en stekker 2P+A Samenstelling: - 6 contactdozen vlak 2P+A ● Zwart
654881	<b>Uitbreidbaar blok Incara™ Link'on</b> Met snoer lengte 2,5 m en stekker 2P+A Kan gekoppeld worden aan de uitbreiding ref. 654883 voor een groter aantal gebruikers ● Zwart Samenstelling: - 4 contactdozen vlak 2P+A - 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W - 1 HDMI-kabel van 2 m
654882	Geïntegreerde Wieland GST18i3-connector voor het aansluiten van een uitbreiding ref. 654883 ● Zwart Samenstelling: - 4 contactdozen vlak 2P+A - 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W - Geïntegreerde Wieland GST18i3-connector voor het aansluiten van een uitbreiding ref. 654883
654883	<b>Uitbreiding voor Incara™ Link'on</b> Met Wieland GST18i3-stekkersnoer, lengte 1,5 m ● Zwart Uitbreiding voor Link'On ref. 654881/82 Samenstelling: - 4 contactdozen vlak 2P+A - 2 USB-laders Type-A + Type-C 15 W


## Incara™ Link'On technische kenmerken

### ■ Koppeling van 2 uitbreidbare Incara™ Link'On


Ref. 654881/82

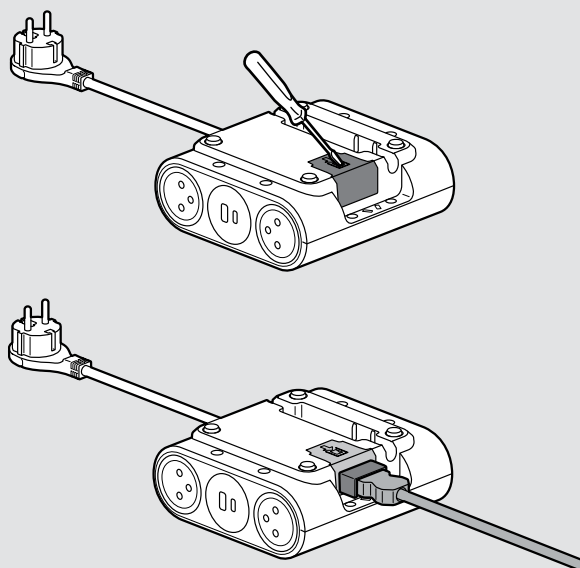

### ■ Incara™ Link'On 6 contactdozen in een vergaderruimte

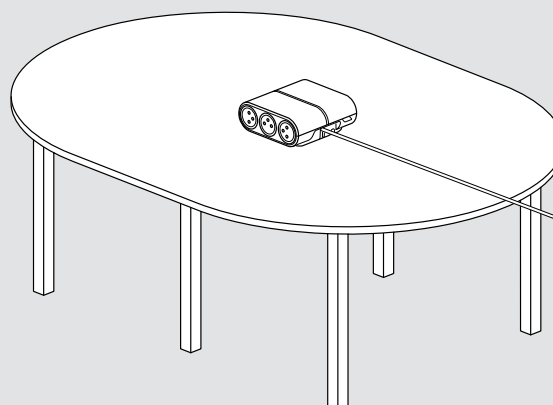

### ■ Koppeling van 2 Incara™ Link'On 4 contactdozen in een vergaderruimte

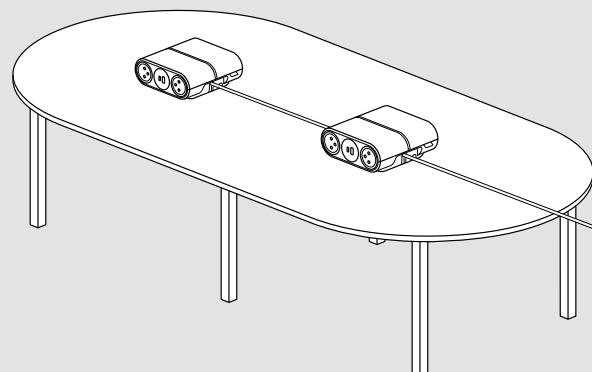

# Incara™ Electr'On

voor individuele kantoren en samenwerkingsruimten



Mobiel product te plaatsen met Zamak-basis en antislippoppervlak  
Bevestigingstoebehoren ref. 654938 afzonderlijk te bestellen


Ref.	
654922   654923	<p><b>Kit mechanisme met afwerking USB-laders Type-A + Type-C 15 W</b></p> <p>Met geïntegreerde afwerking en gevlochten snoer (textielbekleding), lengte 2,5 m. Voeding 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1</p> <p><b>1 mechanisme met afwerking</b> Wit of zwart (schakelmateriaal en afwerking)</p>
654918   654920	<p><b>USB-laders Type-A + Type-C 15 W</b></p> <p>Met gevlochten snoer (textielbekleding), lengte 2,5 m Voeding 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1</p> <p><b>1 mechanisme zonder afwerking</b> Sokkel te voorzien van een afwerking 1 mechanisme ref. 654930/31/32/33 Wit of zwart (schakelmateriaal)</p>
654900   654901	<p><b>Contactdozen vlak 2P+A</b></p> <p>Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruimten (30.000 handelingen), uitgerust met kinderbeveiliging Met gevlochten snoer (textielbekleding), lengte 2,5 m 16 A 250 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm NF C 61-314</p> <p><b>1 mechanisme zonder afwerking</b> Sokkel te voorzien van een afwerking 1 mechanisme ref. 654930/31/32/33 Wit of zwart (schakelmateriaal)</p>
654904   654905	<p><b>2 mechanismen zonder afwerking</b> Sokkel te voorzien van een afwerking met 2 mechanismen ref. 654934/35/36/37 Wit of zwart (schakelmateriaal)</p>
654902   654903	<p><b>Contactdoos vlak 2P+A + USB-laders Type-A + Type-C 15 W</b></p> <p>Contactdozen speciaal ontworpen voor doorgangsruimten (30.000 handelingen) en uitgerust met kinderbeveiliging Met gevlochten snoer (textielbekleding), lengte 2,5 m Contactdozen 2P+A: 16 A 250 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm NF C 61-314 USB-laders: voeding 110-240 V~ 50/60 Hz Voldoen aan de norm IEC 62368-1</p> <p><b>2 mechanismen zonder afwerking</b> Sokkel te voorzien van een afwerking 2 mechanismen ref. 654934/35/36/37 Wit of zwart (schakelmateriaal)</p>

Ref.	Afwerkingen
	Vergrendeling via clip 1/4-slag met geïntegreerd antiedfstalsysteem
	<b>1 mechanisme</b>
654931	● Echt hout
654930	● Beton
654932	○ Kunststof wit
654933	● Kunststof zwart
	<b>2 mechanismen</b>
654935	● Echt hout
654934	● Beton
654936	○ Kunststof wit
654937	● Kunststof zwart
	<b>Montagebeugel</b>
654938	Schuine metalen beugel voor ergonomische plaatsing binnen handbereik van de gebruiker Compatibel met Incara Electr'On 1 en 2 contactdozen ● Zwart


# Incara™ Electr'On

technische kenmerken


## ■ Afmetingen (mm)

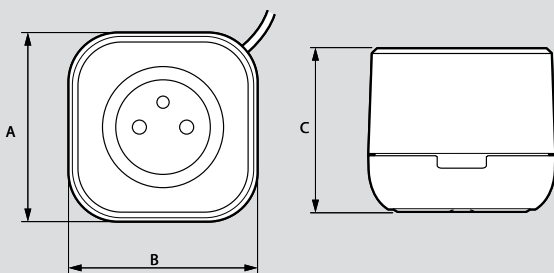

Referenties	A	B	C
654900/01/18/20/22/23	76	76	66,3

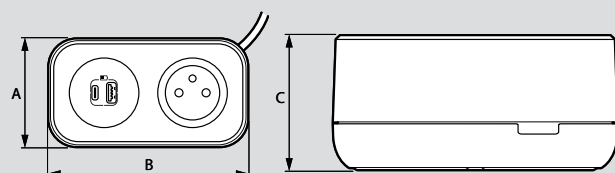


Referenties	A	B	C
654902/03/04/05	76	140	66,4

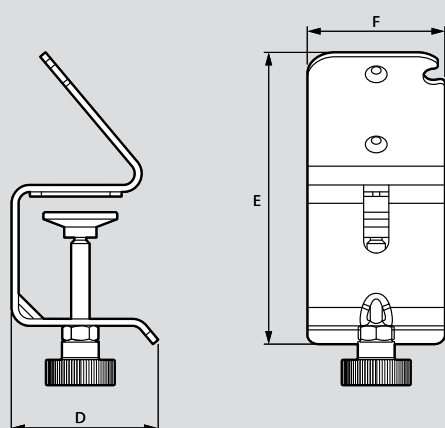


Referenties	D	E	F
654938	64	127	60


## ■ Montage van de afwerking op de basis

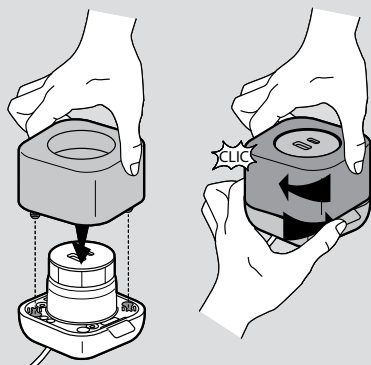

## ■ Montage van de afwerking op de basis (vervolg)

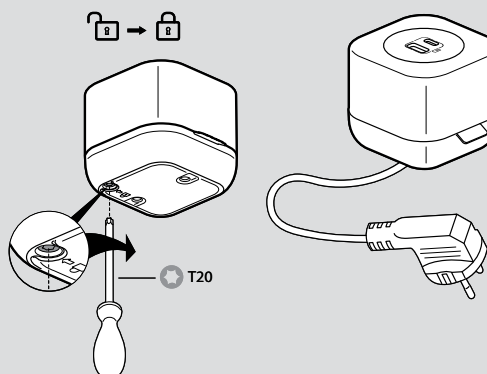

## ■ Installatie op de montagebeugel ref. 654938

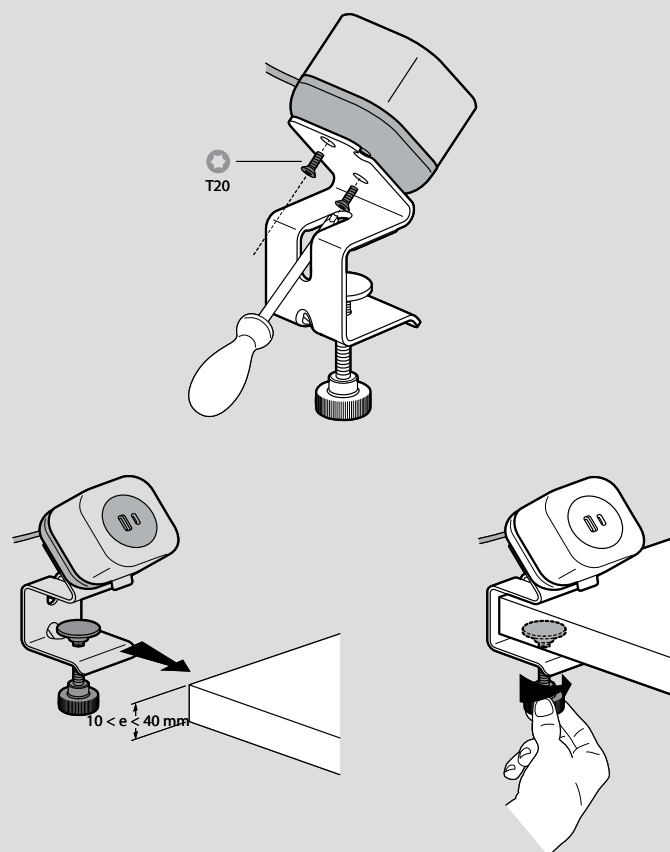



# DESIGN

- +** COMPACT
- +** PLAATS OP HET BUREAU

vind de referenties in  
de correspondentietabel

## DESIGN



## GEAVANCEERDE FUNCTIES EN TOEBEHOREN



## STROOMVOORZIENING IN ALLE DISCRETIE



## KLEINERE AFMETINGEN, VERHOOGDE ESTHETIEK

## Uitgeruste bureaublokken met aansluitsnoer



Aluminiumblokken  
Contactdozen Mosaic Link 2P+A onder 45° schuin geplaatste contactdozen om het aansluiten van gebogen contactstoppen te vergemakkelijken - 16 A - 250 V~, uitgerust met kinderbeveiliging Bekabeld en uitgerust met een snoer van 3 m met een contactstop 2P+A (H05VVF, 3G 1,5 mm<sup>2</sup>)  
Volgens de norm NF C 61-314  
Maximum vermogen 3680 W bij 230 V~ per kring

Ref.	Met Mosaic Link contactdozen voor sterkstroom	
054608	Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 1 verlichte schakelaar	
054609	Uitgerust met: - 6 contactdozen 2P+A - 1 verlichte schakelaar	
054610	Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A met polarisatie - 1 verlichte schakelaar	
054617	<b>Met 2 USB A+C oplaadmodules - 3000 mA</b> Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 1 dubbele USB A+C laadmodule 15W 3000mA	
054614	<b>Met Mosaic Link contactdozen voor sterk- en zwakstroom</b> Voor het zwakstroomgedeelte, aansluiting mogelijk op RJ 45 contactdoos of zoneverdeeldoo met behulp van een gemengd snoer RJ 45 - zonder mantel ref. 051757/58/59 Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 3 contactdozen RJ 45 Cat. 6 - 1 module	
054613	Uitgerust met: - 2 contactdozen 2P+A - 1 dubbele USB A+C laadmodule 15W 3000mA - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP	
054699	<b>Toebehoren</b> Houder voor de bevestiging van de blok op het bureau	

Andere configuraties op maat,  
**Gelieve ons te contacteren**



## Uitgeruste bureaublokken te bekabelen

## Uit te rusten bureaublokken



054602



054605

Aluminium blokken, geleverd zonder snoer  
Aansluiting van de sterkstroomkringen op klemmenblokken met trekontlasting  
Voor zwakstroomkringen, aansluiting op RJ 45 contactdoos of zoneverdeeldoos met behulp van gemengde snoeren RJ 45 - zonder mantel  
ref. 051796/97/98  
Contactdozen Mosaic Link 2P+A met onder 45° schuin geplaatste contactdozen om het aansluiten van gebogen contactstoppen te vergemakkelijken  
16 A - 250 V~ - uitgerust met kinderbeveiliging  
Maximum vermogen : 3680 W bij 230 V~ per kring  
Volgens de norm NF C 61-314



054690



054699



054691



054692

Ref.	Uitgeruste bureaublokken, te bekabelen
054602	<b>Met Mosaic Link contactdozen 2P+A en verlichte schakelaar</b> Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 1 verlichte schakelaar
054603	Uitgerust met: - 6 contactdozen 2P+A - 1 verlichte schakelaar
054604	<b>Met Mosaic Link contactdozen 2P+A voor zwakstroom</b> Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 afdekplaten 1 module
054605	Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 3 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module
054606	Uitgerust met: - 2 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen 2P+A met polarisatie - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 afdekplaten 1 module
054607	Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 3 contactdozen 2P+A met polarisatie - 3 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 afdekplaten 1 module
054699	<b>Toebehoren</b> Houder voor de bevestiging van de blok op het bureau

Ref.	Uit te rusten bureaublokken
054690	Uit te rusten met Mosaic functies Lege blok met 8 modules Lege blok met 12 modules Lege blok met 16 modules
054691	
054692	
054699	<b>Toebehoren</b> Houder voor de bevestiging van de blok op het bureau



Ander configuraties op maat  
**Gelieve ons te contacteren**


# Perfekte integratie



**SAMENSTELBAAR OP MAAT**  
Modulaire functies aangepast aan de noden van de gebruikers



**KWALITATIEVE AFWERKING**  
Het hoogwaardig design voor een perfecte en esthetische integratie

 Voedingsblokken op maat  
Ingebouwde voedingsblokken op maat



>>> blz. xxx



## Uitgeruste voedingsblokken, te bekabelen



Aluminium blokken (52 x 52 mm)

Aansluiting van de sterkstroomkringen op klemmenblokken met trekontlasting

Zonder snoer geleverd

Contactdozen 2P+A met 45° schuin geplaatste contactdozen - 16 A - 250 V~ uitgerust met kinderbeveiliging

Maximum vermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring

Schroefbevestiging mogelijk

Volgens norm NF C 61-314

Ref.	Met contactdozen voor sterkstroom	Ref.	Met contactdozen voor zwakstroom
073400	<b>Met contactdozen 2P+A</b> 3 contactdozen 2P+A	073495	Uitgerust met: - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 afdekstrips 1 module
073401	4 contactdozen 2P+A	073496	Uitgerust met: - 3 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 3 afdekstrips 1 module
073402	6 contactdozen 2P+A	073419	<b>Met contactdozen voor sterk- en zwakstroom</b> Uitgerust met: - 2 contactdozen RJ 45 cat. 6 FTP 1 module - 2 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen 2P+A met polarisatie
073403	3 contactdozen 2P+A met polarisatie	073470	<b>Bevestigingstoebehoren</b> Standaard bevestigingsset
073404	4 contactdozen 2P+A met polarisatie	073471	Lateraal bevestigingsset
073405	Uitgerust met: - 2 contactdozen 2P+A - 2 contactdozen 2P+A met polarisatie	073472	Magneetbevestiging
073406	Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 3 contactdozen 2P+A met polarisatie		
073413	<b>Met contactdozen 2P+A en differentieelautomaat</b> Uitgerust met: - 3 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA		
073409	Uitgerust met: - 4 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA		
073414	Uitgerust met: - 5 contactdozen 2P+A - 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA		

## Uitgeruste voedingsblokken snellkoppeling



073451

 


073455


Aluminium blokken (52 x 52 mm)  
Bekabeld en geleverd met mannelijke connectoren met snelaansluiting ingebouwd in het einddeksel  
Aansluiting van de sterkstroomkringen op connectoren met behulp van de vrouwelijke connectoren  
Contactdozen 2P+A onder 45° schuin geplaatste contactdozen - 16 A - 250 V~, uitgerust met kinderbeveiliging  
Maximumvermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring  
Bevestiging mogelijk met bevestigingstoeberehen  
Volgens de norm NF C 61-314

### Ref. Met contactdozen voor sterkstroom

073451 **Met contactdozen 2P+A**  
4 contactdozen 2P+A



 073455 Uitgerust met:  
- 3 contactdozen 2P+A  
- 3 contactdozen 2P+A met polarisatie



### Bevestigingstoeberehen

073470 Standaard bevestigingsset  
073471 Lateraal bevestigingsset  
073472 Magneetbevestiging

## Uitgeruste voedingsblokken met aansluitsnoer en snellkoppeling



073436

 


073445


Aluminium blokken (52 x 52 mm)  
Contactdozen 2P+A onder 45° schuin geplaatste contactdozen - 16 A - 250 V~, uitgerust met kinderbeveiliging  
Maximumvermogen: 3680 W bij 230 V~ per kring  
Bekabeld en uitgerust met een snoer van 5 m H07 RNF 3G 2,5 mm<sup>2</sup> voorzien van een mannelijke connector met snellkoppeling (1 snoer per stroomtype)  
Bevestiging mogelijk met bevestigingstoeberehen  
Volgens de norm NF C 61-314

### Ref. Met contactdozen voor sterkstroom

073436 **Met contactdozen 2P+A**  
4 contactdozen 2P+A



 073445 **Met contactdozen 2P+A en differentieelautomaat**  
Met beschermingskap om ongewenste uitschakeling te vermijden  
Uitgerust met:  
- 4 contactdozen 2P+A  
- 1 differentieelautomaat Fase+N 16 A 30 mA



### Bevestigingstoeberehen

073470 Standaard bevestigingsset  
073471 Lateraal bevestigingsset  
073472 Magneetbevestiging


## Kabelgeleiders Incara voor bureau's en werkbladen

## Vloerlijsten



Maakt verticaal kabelbeheer tussen het bureau en de vloer en horizontale kabelverdeling onder het werkblad mogelijk




Ref.	Kabelgeleiders
073436	<b>2 compartimenten - 120 cm</b> 2 mogelijke toepassingen : - vaste positie met 2-assige rotatie - flexibele positie met 4-assige rotatie Bevestiging met schroeven of dubbelzijdige plaatjes Ideaal voor horizontale kabelverdeling
654992 654993	● Grijs ● Zwart
654990 654991	<b>4 compartimenten - 80 cm</b> Voor verticale installatie Voet met metalen ballast Kan aan de onderkant van het tafelblad worden geschroefd of via een gat van Ø80 mm ● Grijs ● Zwart

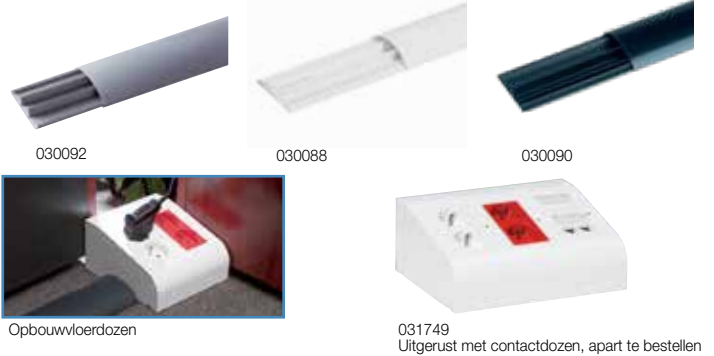

Opbouwvloerdozen

031749  
Uitgerust met contactdozen, apart te bestellen

Ref.	Vloerlijsten
● 030092	Om kabels en draden op doorgangsplaatsten te beschermen Kunnen worden gebruikt om kolommen en mini-kolommen te voeden via de vloer Geleverd met deksel Materiaal: PVC
● 030012	<b>Vloerlijsten 50 x 12 mm</b> Lijst met 3 compartimenten IP 40 - IK 07 Lengte: 2 m Grijs RAL 7030
● 030011	Profielafdichting Platte hoek
● 030088	<b>Vloerlijsten 75 x 18 mm</b> Lijst met 3 compartimenten IP 40 - IK 07 Lengte: 2 m
● 030090	Wit RAL 9003
● 030093	Zwart RAL 9017
● 030019	Grijs RAL 7030
● 030018	Profielafdichting RAL 7030 Platte hoek RAL 7030
● 032800	<b>Vloerlijsten 92 x 20 mm</b> Lijst met 4 compartimenten IP 40 - IK 08 Lengte: 2 m Antracietgrijs RAL 7016
● 032807	Einddeksel
● 032803	Profielafdichting
● 032802	Platte hoek
● 032805	Aansluiting voor bovenplint 75 x 20 mm
● 032801	Verdeeldoos, laat de verdeling toe in 4 richtingen met scheiding van de verschillende kringen

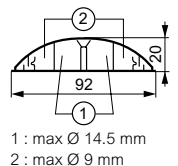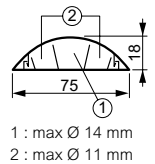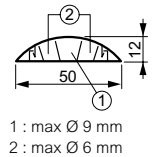

Ref.	Opbouwvloerdozen
031748	Uitgerust met draaiende kabelhouders die de plaatsing van de contactdozen vereenvoudigen Uit te rusten met standaard Mosaic contactdozen Kunnen gewoon op de grond worden gemonteerd, in combinatie met een vloerlijst ref. 032800 Kunnen worden uitgerust met een spanningsindicatorlampje 2 x 4 uit te rusten modules (2 plaatsen voor led) Afmetingen: 152 x 167 x 90 mm
031749	3 x 4 uit te rusten modules (3 plaatsen voor led) Afmetingen: 217 x 167 x 90 mm
089906	Te bedraden lamp 230 V Oranje neon met hoge lichtintensiteit

# Uitbreidingsmogelijkheden VOOR meer **souplesse**

200 nog innovatievere functies speciaal voor de dienstensector

2P+A verzonken en  
antibacterieel



RJ 45-contactdoos Cat. 6A

## In de muur

Perfekte synergie met  
de Batibox-houders en  
-inbouwdozen

zie vanaf blz. xxx



## Op de muur

Kabelgoten DLP design met  
de Mosaic-mechanismen:  
het winnende duo

zie blz. xxx



## Via het plafond

Kolommen voor steeds  
meer souplesse en  
keuzemogelijkheden

zie vanaf blz. xxx



## Via de vloer

Vloerblokken en  
voedingsblokken, perfect  
geschikt voor de behoeften  
van de dienstensector

zie vanaf blz. xxx



## In de nabijheid


Kantoorblokken,  
minikolommen en  
vergaderzaalblokken:  
design en ergonomie

zie vanaf blz. xxx



# Zoekt u meer oplossingen voor de werkplek thuis? Blz. **xxx**

Legrand biedt een uitgebreid scala voor de thuis werkplek om apparaten van stroom te voorzien.

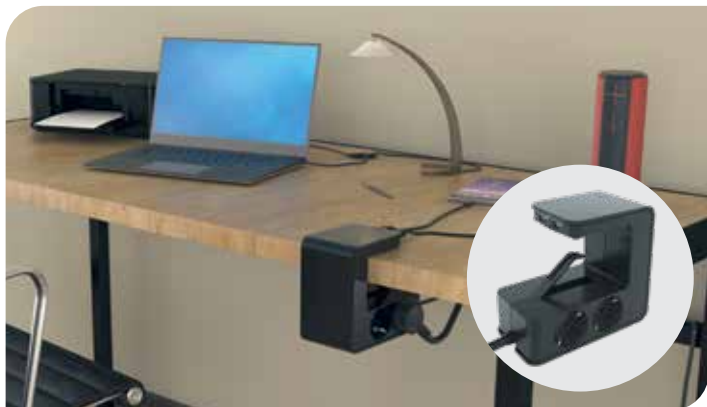

Deze contactdoos heeft een discreet en esthetisch design en biedt de mogelijkheid om tot 4 toestellen 2P+A en 2 mobiele apparaten via USB Type-A aan te sluiten.



Een ideale oplossing voor op kantoor of thuis.



De uitbreiding met meerdere uitgangen en geïntegreerde tablethouder is de ideale metgezel om tot drie contactdozen 2P+A en twee USB Type A te gebruiken terwijl u heerlijke gerechten klaarmaakt met behulp van uw tablet of smartphone.



Met de roterende meervoudige contactdoos kunt u al uw apparaten aansluiten. Geïntegreerde USB-laders Type A en Type C voor al uw mobiele apparaten terwijl de contactdozen gebruikt worden.



Het design van de meervoudige hoekcontactdoos is perfect aangepast voor een werkblad of een bureau. Uw werkruimte wordt steeds geoptimaliseerd.



Dankzij de horizontale of verticale bevestiging wordt uw werkblad volledig vrijgehouden.

## Meervoudige contactdozen

### laadstation



049402



049412

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Meervoudige contactdoos met laadstation, draadloze lader en USB-ingangen
	<p>10 A - 230 V - 2300 W max.                      Meervoudige contactdoos met compact laadstation met 5 ingangen, uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vlakke contactdozen 2P+A</li> <li>- een draadloze inductielader voor smartphones, Qi-gecertificeerd, 10,0 W (met antislippoppervlak en laadindicatorlampje), directe weergave op het scherm tijdens het laden</li> <li>USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.</li> <li>- een zwart snoer 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (lengte 2 m)</li> </ul>
049402	● Taupe/Donkergrijs
049412	● Wit/Donkergrijs

## Meervoudige contactdozen


### multifunction



050410



050411

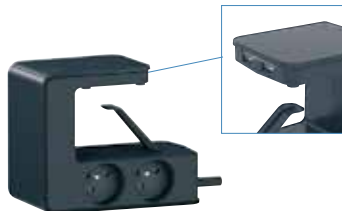

050412

Alleen voor binnengebruik

Ref.	Clip-on meervoudige contactdoos
	<p>16 A - 230 V - 3680 W max.                      Uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 contactdozen 2P+A</li> <li>- 2 USB-ingangen Type A (3,4 A in totaal)</li> <li>- een verlichte On/Off-schakelaar</li> <li>- een snoer 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (lengte 1,5 m) roterend tot 90°</li> </ul> <p>Kan gemakkelijk op tafel of bureau worden vastgeklemd (max. dikte: 63 mm)                      Contactdozen kunnen onder een bureau verborgen worden, terwijl de USB-laadmodules toegankelijk blijven</p>
050412	● Zwart
Ref.	Meervoudige contactdozen met tablethouder
	<p>Uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 contactdozen 2P+A</li> <li>- 2 USB-ingangen Type A (3,9 A in totaal waarvan 1 Quickcharge Qualcomm-ingang 2,4 A)</li> <li>- een antislip-tablethouder</li> <li>- een On/Off-schakelaar voorzien van een heractiveerbare beveiliging (16 A)</li> <li>- een snoer 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (lengte 1,5 m) en gevlochten kabel</li> </ul>
050410	○ Wit
050411	● Zwart

# Multifunctionele meervoudige contactdozen voor specifieke ruimtes


## technische kenmerken

### ■ Multiprise station de charge avec chargeur sans fil et ports USB ref. 049402/12


#### Gebruiksvoorbeeld



Beschikbaar in twee afwerkingen voor integratie in werk- of woonomgeving

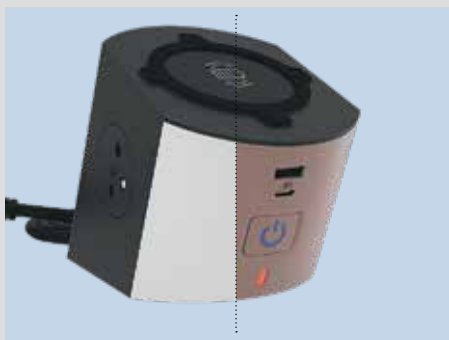

#### Afmetingen (mm)

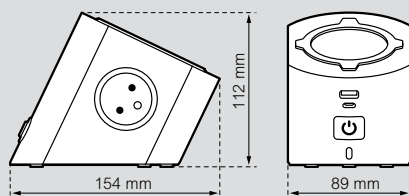


### ■ Meervoudige contactdozen met tablethouder ref. 050410/11 (vervolg)

#### Gebruiksvoorbeeld



### ■ Clip-on meervoudige contactdoos ref. 050412

#### Afmetingen (mm)

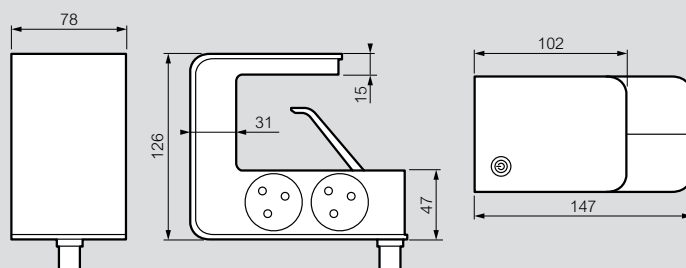

### ■ Multiprise avec support tablette réf. 050410/11

#### Exemples de mise en oeuvre






## FOLLOW US ALSO ON

@ [www.legrand.be](http://www.legrand.be) - [www.bticino.be](http://www.bticino.be)

 [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

 [www.youtube.com/legrandgroupbelgium](http://www.youtube.com/legrandgroupbelgium)

 [www.facebook.com/LegrandGroupBelgium](http://www.facebook.com/LegrandGroupBelgium)

 [www.linkedin.com/company/legrandgroubelgium](http://www.linkedin.com/company/legrandgroubelgium)



Legrand Group Belgium nv  
Hector Henneulaan, 366  
1930 Zaventem  
Tel. : +32 (0)2 719 17 11  
E-mail : [info.belux@legrand.com](mailto:info.belux@legrand.com)